

EF-EMC 60 55 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany
www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich



Die Faltenfiltermatte der IP 55 Variante verlängert durch ihre vergrößerte Oberfläche die Standzeit um bis zu 300% gegenüber herkömmlichen Filtermatten. Durchdachte Details wie der leicht bedienbare Klappdeckel ermöglichen einen schnellen, werkzeuglosen Mattenwechsel und sparen somit Zeit und Geld.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Austrittsfilter, IP55, grau
Best.-Nr.	2557710000
Typ	EF-EMC 60 55 GY
GTIN (EAN)	4050118568356
VPE	1 Stück
Lieferbar bis	2023-11-10

EF-EMC 60 55 GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	46 mm	Tiefe (inch)	1,811 inch
Höhe	320 mm	Höhe (inch)	12,598 inch
Breite	320 mm	Breite (inch)	12,598 inch
Nettogewicht	930 g		

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-40...55 °C
--------------------------	-------------

Allgemeine Angaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	EMV-Ausführung	EN 61000-3-2,-3, EN 61000-6-2, 3
Einbauausschnitt Breite	292 mm	Einbauausschnitt Höhe	292 mm
Einsatztemperaturbereich	-40...55 °C	Farbe	grau
Filterklasse	G 4	Mit Filter	Ja
Montageart	gerastet	Montagehöhe	7 mm
Montagetiefe	39 mm	Schutzart (UL)	Type 12
Werkstoff	Thermoplast		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002513	ETIM 7.0	EC002513
ETIM 8.0	EC002513	ETIM 9.0	EC002513
ECLASS 9.1	27-18-07-06	ECLASS 10.0	27-18-07-06
ECLASS 11.0	27-18-07-06	ECLASS 12.0	27-18-07-06
ECLASS 13.0	27-18-07-06		

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Anwenderdokumentation	Installation- and operating instructions
Kataloge	Catalogues in PDF-format

EF-EMC 60 55 GY


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Diagramm

Shielding effectiveness measurements

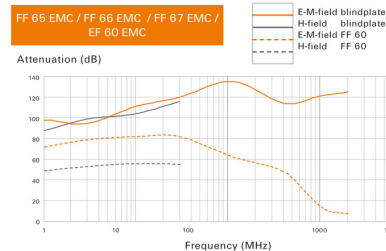

EF-EMC 60 55 GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zubehör****Filterlüfter**

Durch ihren geringen Energieverbrauch bei zeitgleich größerem Luftdurchsatz vereinen unsere Filterlüfter eine sichere und zugleich wirtschaftliche Kühlung Ihres Schaltschranks. Die Faltenfiltermatte der IP 55 Variante verlängert durch ihre vergrößerte Oberfläche die Standzeit um bis zu 300% gegenüber herkömmlichen Filtermatten.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	FF-FIMT 6X 55	Ausführung
Best.-Nr.	2557050000	Filtermatte, IP55, weiß
GTIN (EAN)	4050118567687	
VPE	5 Stück	