

EF-EMC 60 55 BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich

Die Faltenfiltermatte der IP 55 Variante verlängert durch ihre vergrößerte Oberfläche die Standzeit um bis zu 300% gegenüber herkömmlichen Filtermatten. Durchdachte Details wie der leicht bedienbare Klappdeckel ermöglichen einen schnellen, werkzeuglosen Mattenwechsel und sparen somit Zeit und Geld.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Austrittsfilter, IP55, schwarz
Best.-Nr.	2557720000
Typ	EF-EMC 60 55 BK
GTIN (EAN)	4050118568363
VPE	1 Stück
Lieferbar bis	2023-11-10

EF-EMC 60 55 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	46 mm	Tiefe (inch)	1,811 inch
Höhe	320 mm	Höhe (inch)	12,598 inch
Breite	320 mm	Breite (inch)	12,598 inch
Nettogewicht	930 g		

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-40...55 °C
--------------------------	-------------

Allgemeine Angaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	EMV-Ausführung	EN 61000-3-2,-3, EN 61000-6-2, 3
Einbauausschnitt Breite	292 mm	Einbauausschnitt Höhe	292 mm
Einsatztemperaturbereich	-40...55 °C	Farbe	schwarz
Filterklasse	G 4	Mit Filter	Ja
Montageart	gerastet	Montagehöhe	7 mm
Montagetiefe	39 mm	Schutzart (UL)	Type 12
Werkstoff	Thermoplast		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002513	ETIM 7.0	EC002513
ETIM 8.0	EC002513	ETIM 9.0	EC002513
ECLASS 9.1	27-18-07-06	ECLASS 10.0	27-18-07-06
ECLASS 11.0	27-18-07-06	ECLASS 12.0	27-18-07-06
ECLASS 13.0	27-18-07-06		

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Anwenderdokumentation	Installation- and operating instructions
Kataloge	Catalogues in PDF-format


Diagramm

Shielding effectiveness measurements

FF 65 EMC / FF 66 EMC / FF 67 EMC /
EF 60 EMC

E-M-field blindplate
H-field blindplate
E-M-field FF 60
H-field FF 60

Attenuation (dB)

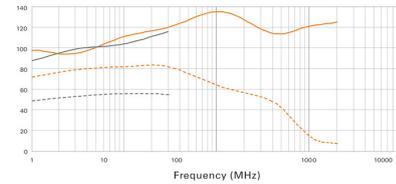

EF-EMC 60 55 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Filterlüfter



Durch ihren geringen Energieverbrauch bei zeitgleich größerem Luftdurchsatz vereinen unsere Filterlüfter eine sichere und zugleich wirtschaftliche Kühlung Ihres Schaltschranks. Die Faltenfiltermatte der IP 55 Variante verlängert durch ihre vergrößerte Oberfläche die Standzeit um bis zu 300% gegenüber herkömmlichen Filtermatten.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	FF-FIMT 6X 55	Ausführung
Best.-Nr.	2557050000	Filtermatte, IP55, weiß
GTIN (EAN)	4050118567687	
VPE	5 Stück	