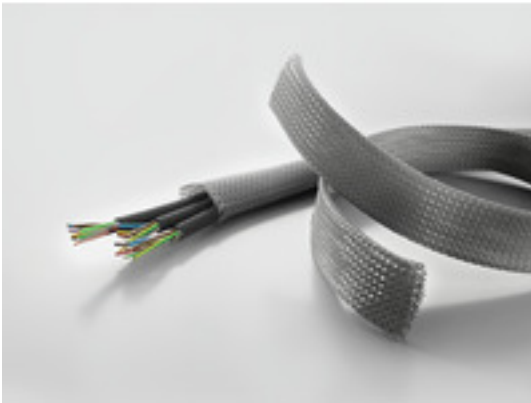


CBC-FB 50-75/50**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Abbildung ähnlich**

Spiral- und Netzschräume eignen sich vor allem zum Aufbau raumsparender Leitungsführungssysteme in Schalt- und Steuerschränken. Sie kommen überall zum Einsatz, wo es um das Führen, Schützen und Bündeln von Kabeln und Leitern geht – zum Beispiel im Übergang zwischen Schaltschrankinnenraum und -tür.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Kabelschuttschlauch Gewebe
Best.-Nr.	2588860000
Typ	CBC-FB 50-75/50
GTIN (EAN)	4050118600360
VPE	50 m

CBC-FB 50-75/50**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Länge	50.000 mm	Länge (inch)	1.968,5 inch
Durchmesser	75 mm	Nettogewicht	32 g

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-50...150 °C
--------------------------	--------------

Allgemeine Angaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB	Bündeldurchmesser, max.	75 mm
Bündeldurchmesser, min.	50 mm	Durchmesser	75 mm
Einsatztemperaturbereich	-50...150 °C	Farbe	silbergrau
Nenndurchmesser	50 mm	Nutzbarer Querschnitt	4.417 mm ²
Werkstoff	Polyethylenterephthalat PET		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002604	ETIM 7.0	EC002604
ETIM 8.0	EC002604	ETIM 9.0	EC002604
ECLASS 9.1	27-43-03-02	ECLASS 10.0	27-43-03-02
ECLASS 11.0	27-43-03-02	ECLASS 12.0	27-43-03-02
ECLASS 13.0	27-43-03-02		

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format
----------	------------------------------------------