

THM MULTIMARK PLUS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Markierungssysteme, Thermotransfer Drucker, Thermotransfer, 300 DPI, MultiMark, Schrumpfschläuche, Etikettenrollen
Best.-Nr.	2599440000
Art	THM MULTIMARK PLUS
GTIN (EAN)	4050118626360
VPE	1 Stück

THM MULTIMARK PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	274 mm	Tiefe (inch)	10,787 inch
Höhe	446 mm	Höhe (inch)	17,559 inch
Breite	242 mm	Breite (inch)	9,528 inch
Nettogewicht	10.000 g		

Beschriftungssysteme

Akkubetrieb	Nein	Aufdruckverfahren	Thermotransfer
Betriebssystem	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10	Druckauflösung, max.	300 DPI
Druckgeschwindigkeit		Lieferumfang	THM MultiMark, USB-Kabel, Netzkabel, Euro-stecker, US-Stecker, UK-Stecker, Druckertreiber, Software M-Print® PRO, Farbband RIBBON MM-TB 25/360 SW, Farbband RIBBON MM 110/360 SW, Farbbandkern, Druckwalze, Andruckrolle, Handbuch, W-LAN Stick
Markierertyp	max. 300 mm/s MultiMark, Schrumpfschläuche, Etikettenrollen	Schnittstelle	USB 2.0, Ethernet, W-LAN
Software	M-Print® PRO	Systemvoraussetzung	PC mit Betriebssystem Windows 7, 8 oder 10
Versorgungsspannung	100...240 V AC		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000610	ETIM 7.0	EC000610
ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ECLASS 9.0	24-32-11-90	ECLASS 9.1	24-32-11-02
ECLASS 10.0	24-32-11-90	ECLASS 11.0	24-32-11-90
ECLASS 12.0	24-32-11-90	ECLASS 13.0	24-32-11-90

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7d9d08e1-8ede-49b5-a637-5ea27a383bef

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	China RoHS Declaration Declaration of Conformity
Anwenderdokumentation	MANUAL THM MULTIMARK PLUS
Kataloge	Catalogues in PDF-format

Erstellungs-Datum 7. Juni 2024 07:49:09 MESZ

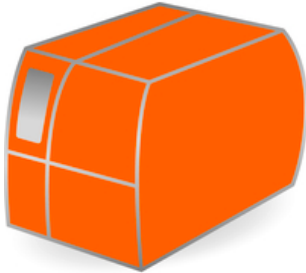
Katalogstand 01.06.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

THM MULTIMARK PLUS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zubehör****THM MULTIMARK PLUS**

Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

Allgemeine Bestelldaten

Art MM PLUS ROLLER MF-W

Best.-Nr. [2661620000](#)

GTIN (EAN) 4050118681239

VPE 1 Stück

Art THM PLUS M PERFORATOR Ausführung

Best.-Nr. [1540770000](#) Schneidkit

GTIN (EAN) 4050118345711

VPE 1 Stück

Art MM PLUS ROLLER MF

Best.-Nr. [2661610000](#)

GTIN (EAN) 4050118681222

VPE 1 Stück

Art MM PLUS ROLLER TB

Best.-Nr. [2661600000](#)

GTIN (EAN) 4050118681246

VPE 1 Stück