

HDC MPN 3**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Flexibel**

Die vier Modulbaugrößen ermöglichen individuelle und maximal platzsparende Steckerlösungen. Zudem sorgt das verkleinerte Rastermaß für Bauformoptimierung.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Pneumatik-Modul
Best.-Nr.	2637340000
Typ	HDC MPN 3
GTIN (EAN)	4050118765823
VPE	1 Stück

HDC MPN 3**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht	6,624 g
--------------	---------

Temperaturen

Grenztemperatur	-40 °C ... 80 °C
-----------------	------------------

Allgemeine Daten

Baureihe	ModuPlug	Benötigte Steckplätze	1
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	Polzahl	3
Steckzyklen	≥ 500	Typ	Stift, Buchse
Werkstoff	Polycarbonat, glasfaserverstärkt		

Ausführung

Anschlussart	Schlauchanschluss (Pneumatik)
--------------	-------------------------------

Pneumatikmodul

Betriebsdruck Modul	8 bar	Schlauchdurchmesser innen, min.	1,6 mm
Schlauchdurchmesser innen, max.	4 mm		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000438	ETIM 7.0	EC000438
ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ECLASS 9.0	27-44-02-20	ECLASS 9.1	27-44-02-20
ECLASS 10.0	27-44-02-20	ECLASS 11.0	27-44-02-20
ECLASS 12.0	27-44-02-20	ECLASS 13.0	27-44-02-20

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd

Downloads




Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	Manufacturer's declaration
Engineering-Daten	CAD data – STEP
Kataloge	Catalogues in PDF-format

HDC MPN 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

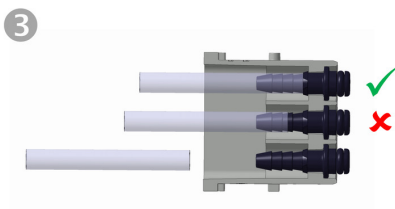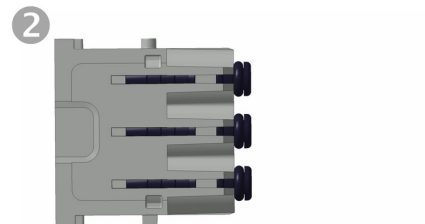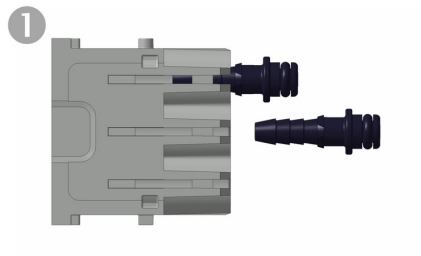

HDC MPN 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Druckluftkontakte


**Gestalten Sie Ihre Verbindungen zukunftstauglich
Mit den fortschrittlichen Lösungen von RockStar®
ModuPlug**

Die Komplexität industrieller Anwendungen nimmt stetig zu. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an die eingesetzte Verbindungstechnik. Funktionalität auf kleinstem Bauraum, sichere Installation und schnelles Nachrüsten sind nur einige der geforderten Produkteigenschaften. Unser modulares Steckverbindersystem RockStar® ModuPlug wird nicht nur aktuellen Marktanforderungen gerecht, sondern ist besonders zukunftstauglich ausgelegt. Mit den einzelnen Modulen kombinieren Sie alle benötigten Funktionen zur Übertragung von Energie, Signalen und Daten in einer Schnittstelle. Dank der neuartigen Vielfalt an Modulbaugrößen bringen Sie mehr Anwendungen als vorher in einem Steckverbinder unter. Sie reduzieren Platzbedarf und Kosten im Vergleich zu festpoligen Einsätzen und anderen modularen Steckverbindersystemen. Die durchdachten Rahmen und Module lassen sich leicht montieren und in HDC-Gehäuse mit IP65 und IP68 integrieren. Sogar bestehende Anwendungen können Sie ohne Systemanpassungen einfach mit RockStar® ModuPlug ergänzen. Als erfahrener Partner der Industrial Connectivity bietet Weidmüller modernste Verbindungstechnik bei höchster Zuverlässigkeit. So realisieren Sie auch mit RockStar® passgenaue Lösungen für zukunftstaugliche Verbindungen.

Allgemeine Bestelldaten

Typ	HDC MPN 4.0 M	Ausführung
Best.-Nr.	2637410000	Pneumatik-Kontakt, Kontakt mit Ventil: Nein
GTIN (EAN)	4050118654554	
VPE	10 Stück	
Typ	HDC MPN 1.6 M	Ausführung
Best.-Nr.	2637470000	Pneumatik-Kontakt, Kontakt mit Ventil: Nein
GTIN (EAN)	4050118654714	
VPE	10 Stück	
Typ	HDC MPN 4.0 F	Ausführung
Best.-Nr.	2637420000	Pneumatik-Kontakt, Kontakt mit Ventil: Nein
GTIN (EAN)	4050118654561	
VPE	10 Stück	
Typ	HDC MPN 3.0 F	Ausführung
Best.-Nr.	2637450000	Pneumatik-Kontakt, Kontakt mit Ventil: Nein
GTIN (EAN)	4050118654592	
VPE	10 Stück	
Typ	HDC MPN 1.6 F	Ausführung
Best.-Nr.	2637480000	Pneumatik-Kontakt, Kontakt mit Ventil: Nein
GTIN (EAN)	4050118654721	
VPE	10 Stück	

Erstellungs-Datum 23. Mai 2024 09:47:59 MESZ

HDC MPN 3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Typ	HDC MPN 4.0 SOF	Ausführung
Best.-Nr.	2637430000	Pneumatik-Kontakt, Kontakt mit Ventil: Ja
GTIN (EAN)	4050118654578	
VPE	10 Stück	
Typ	HDC MPN 1.6 SOF	Ausführung
Best.-Nr.	2637490000	Pneumatik-Kontakt, Kontakt mit Ventil: Ja
GTIN (EAN)	4050118654738	
VPE	10 Stück	
Typ	HDC MPN 3.0 SOF	Ausführung
Best.-Nr.	2637460000	Pneumatik-Kontakt, Kontakt mit Ventil: Ja
GTIN (EAN)	4050118654707	
VPE	10 Stück	
Typ	HDC MPN 3.0 M	Ausführung
Best.-Nr.	2637440000	Pneumatik-Kontakt, Kontakt mit Ventil: Nein
GTIN (EAN)	4050118654585	
VPE	10 Stück	