

**IE-PS-V14M-RJ45-TH-P****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



PushPull Steckverbinderset gemäß IEC 61076-3-117  
Var.14 (PROFINET) in Metall inkl. RJ45-Einsatz

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Stecker RJ45 Crimp, Variante 14 Metall, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Best.-Nr.	<a href="#">2768740000</a>
Art	IE-PS-V14M-RJ45-TH-P
GTIN (EAN)	4064675025108
VPE	10 Stück

Erstellungs-Datum 6. Juni 2024 00:44:53 MESZ

Katalogstand 01.06.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

## IE-PS-V14M-RJ45-TH-P

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 63,99 g

### Temperaturen

Betriebstemperatur -40 °C...70 °C

### Allgemeine Daten

Anschluss 1	RJ45	Anschluss 2	Crimp
Artikelbeschreibung	Variante 14 Metall	Beschaltung	PROFINET
Farbe	sonstige	Gehäusebasismaterial	Zinkdruckguss
Isolationsdurchmesser, min.	1,3 mm	Isolationsdurchmesser, max.	1,6 mm
Kategorie	Cat.5 (ISO/IEC 11801)	Kontaktoberfläche	Gold über Nickel
Leiteranschlussdurchmesser, eindrätig	0.57...0.64 mm	Leiteranschlussquerschnitt, eindrätig (AWG)	AWG 23...AWG 22
Leiteranschlussdurchmesser, feindrätig	0.57...0.64 mm	Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig (AWG)	AWG 23...AWG 22
Manteldurchmesser, min.	5,5 mm	Manteldurchmesser, max.	7,5 mm
Schirmung	360°-Rundumgehäuse	Schutzart	IP67
Steckzyklen	750		

### Allgemeine Standards

Steckverbinder Norm IEC 60603-7, IEC 61076-3-117 Var. 14 Zertifikat-Nr. (cULus) E316369

### Elektrische Eigenschaften

Kontaktwiderstand ≤ 10 mΩ PoE / PoE+ gemäß IEEE 802.3af  
 Spannungsfestigkeit Kontakt / Kontakt ≥ 1000 V AC/DC Spannungsfestigkeit Kontakt / Schirm ≥ 1500 V AC/DC

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90

### Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1  
 SCIP 4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform  
 UL File Number Search UL Webseite  
 Zertifikat-Nr. (cULus) E316369

Erstellungs-Datum 6. Juni 2024 00:44:53 MESZ

Katalogstand 01.06.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

**IE-PS-V14M-RJ45-TH-P**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Downloads


Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	<a href="#">PROFINET Manufacturer's Declaration</a>
Engineering-Daten	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Anwenderdokumentation	<a href="#">Montageanleitung</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## IE-PS-V14M-RJ45-TH-P

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

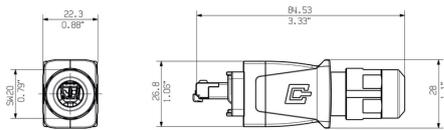

## IE-PS-V14M-RJ45-TH-P

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

### Neutral



ESG ist der bewährte Markierer im MultiCard-Format für viele Elektrogeräte namhafter Hersteller. Der Markierer ermöglicht eine hochwertige und kontrastreiche Gerätebeschriftung.

Es sind verschiedene Typen für Geräte von Herstellern wie Siemens, ABB, Beckhoff usw. verfügbar.

Die Vorteile auf einen Blick:

- Universell einsetzbare, selbstklebende Schilder oder aufrastbar, je nach Typ
- Für aneinandergereihte Geräte, wie z. B. Leitungsschutzschaltern, bieten wir ESG zum Aufrasten auf eine Schildschiene an
- Individueller Druck in Laserqualität nach Angabe

**Für Sonderdruck:** Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

### Allgemeine Bestelldaten

Art	ESG 9/11 K MC NE WS	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1857440000</a>	ESG, Gerätemarkierer x 11 mm, PA 66, Farbe: weiß, selbstklebend
GTIN (EAN)	4032248402731	
VPE	200 Stück	

### Presswerkzeuge für Modulare Steckverbinder



### Presswerkzeuge für modulare Steckverbinder System WE und DEC

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
- Drei Funktionen in einem Werkzeug

### Allgemeine Bestelldaten

Art	IE-CWZ-RJ45-TH-P	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2614210000</a>	Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Kontakte
GTIN (EAN)	4050118621631	
VPE	1 Stück	

## IE-PS-V14M-RJ45-TH-P

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

### Staubschutzkappen



Zum Schutz Ihrer Geräte vor Staub und Verschmutzung.

### Allgemeine Bestelldaten

Art	IE-PP-V14P	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1058280000</a>	Steckergehäuse-Schutzkappe
GTIN (EAN)	4032248799374	
VPE	10 Stück	

### RJ45



RJ45 Einsätze für Steckverbinder Var.1 / 4 / 5 / 14, HDC und Anschlussdosen IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

### Allgemeine Bestelldaten

Art	IE-PI-RJ45-TH-P	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2768720000</a>	Einsatz RJ45, Steckereinsatz RJ45 Crimp, PROFINET
GTIN (EAN)	4064675024095	
VPE	10 Stück	