

**THM MULTIMARK TWIN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Markierungssysteme, Thermotransfer, 300 DPI, Schrumpfschläuche
Best.-Nr.	<a href="#">2931860000</a>
Art	THM MULTIMARK TWIN
GTIN (EAN)	4099986669895
VPE	1 Stück

## THM MULTIMARK TWIN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

Tiefe	395 mm	Tiefe (inch)	15,551 inch
Höhe	544 mm	Höhe (inch)	21,417 inch
Breite	248 mm	Breite (inch)	9,764 inch
Nettogewicht	21.000 g		

## Beschriftungssysteme

Aufdruckverfahren	Thermotransfer	Betriebssystem	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11
Druckauflösung, max.	300 DPI	Druckgeschwindigkeit	150 mm/s
Markierertyp	Schrumpfschläuche	Schnittstelle	LAN, USB 2.0
Software	M-Print® PRO	Typ	THM TwinMark Drucker
Versorgungsspannung	100...240 V AC		

## Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000610	ETIM 7.0	EC000610
ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ECLASS 9.0	24-32-11-90	ECLASS 9.1	24-32-11-02
ECLASS 10.0	24-32-11-90	ECLASS 11.0	24-32-11-90
ECLASS 12.0	24-32-11-90	ECLASS 13.0	24-32-11-90

## Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	<a href="#">CE Declaration of conformity</a> <a href="#">UKCA Declaration of conformity</a>
Anwenderdokumentation	<a href="#">Manual THM MultiMark TWIN - DE</a> <a href="#">Manual THM MultiMark TWIN - EN</a> <a href="#">Manual THM MultiMark TWIN - IT</a> <a href="#">Manual THM MultiMark TWIN - NL</a> <a href="#">Manual THM MultiMark TWIN - FR</a> <a href="#">Manual THM MultiMark TWIN - ES</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## THM MULTIMARK TWIN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

## Farbbänder




Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

## Allgemeine Bestelldaten

Art	RIBBON MM-HS 60/300 SW	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">2448880000</a>	Farbband
GTIN (EAN)	4050118462944	
VPE	1 Stück	
Art	RIBBON HSS HF EL 40/300 ...	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1426210000</a>	Farbband
GTIN (EAN)	4050118228823	
VPE	1 Stück	

## THM MULTIMARK PLUS

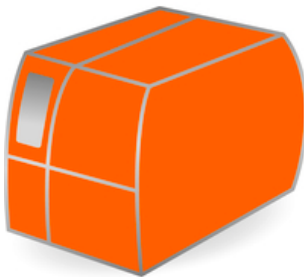

Diese Drucker bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren den Kennzeichnungsbedarf.

## Allgemeine Bestelldaten

Art	MM PLUS ROLLER 110	
Best.-Nr.	<a href="#">2672590000</a>	
GTIN (EAN)	4050118708097	
VPE	1 Stück	
Art	THM PLUS M PERFORATOR	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">1540770000</a>	Schneidkit
GTIN (EAN)	4050118345711	
VPE	1 Stück	