

**PZ 16 ZERT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Crimpwerkzeuge für Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen**

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Crimpwerkzeug für Aderendhülsen, 6mm <sup>2</sup> , 16mm <sup>2</sup> , Indent-Crimp
Best.-Nr.	<a href="#">9017340000</a>
Art	PZ 16 ZERT
GTIN (EAN)	4008190420468
VPE	1 Stück
Ersatzteile	<a href="#">9202810000</a>

Erstellungs-Datum 4. Juni 2024 00:57:48 MESZ

Katalogstand 01.06.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

**PZ 16 ZERT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Breite	200 mm	Breite (inch)	7,874 inch
Nettogewicht	436 g		

**Technische Daten**

Artikelbeschreibung	(1)Crimpwerkzeug
---------------------	------------------

**Kontaktbeschreibung**

Crimpbereich, max.	16 mm <sup>2</sup>	Crimpbereich, min.	6 mm <sup>2</sup>
Kontaktart	Aderendhülsen mit/ohne Kunststoffkragen	Leiterquerschnitt max. AWG	AWG 6
Leiterquerschnitt min. AWG	AWG 10		

**Werkzeugdaten Crimpen**

Crimpart/-profil	Indent-Crimp
------------------	--------------

**Klassifikationen**

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

**Umweltanforderungen**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

**Downloads**

Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschüren	

## PZ 16 ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen



## PZ 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

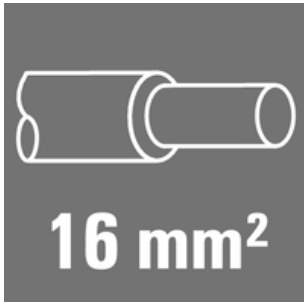
Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

Leiter-Nennquerschnitt 16,0 mm<sup>2</sup>

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

## Allgemeine Bestelldaten

Art	H16,0/22D BL	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9019260000</a>	Aderendhülse, Standard, 15 mm, 12 mm, blau	lose
GTIN (EAN)	4008190125806		
VPE	100 Stück		
Art	H16,0/28D BL	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9019270000</a>	Aderendhülse, Standard, 21 mm, 18 mm, blau	lose
GTIN (EAN)	4008190100773		
VPE	100 Stück		
Art	H16,0/22T W	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9021170000</a>	Aderendhülse, Standard, 15 mm, 12 mm, weiß	lose
GTIN (EAN)	4008190151478		
VPE	100 Stück		
Art	H16,0/28 GN	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">0566000000</a>	Aderendhülse, Standard, 21 mm, 18 mm, grün	lose
GTIN (EAN)	4008190165406		
VPE	100 Stück		
Art	H16,0/28T W	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9021180000</a>	Aderendhülse, Standard, 21 mm, 18 mm, weiß	lose
GTIN (EAN)	4008190151980		
VPE	100 Stück		
Art	H16,0/22 GN	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">0565900000</a>	Aderendhülse, Standard, 15 mm, 12 mm, grün	lose
GTIN (EAN)	4008190022181		
VPE	100 Stück		

## PZ 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

## lose verpackt im Polybeutel



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

## Allgemeine Bestelldaten

Art	H6,0/23T ZH GN	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9037690000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 20 mm, 12 mm, grün	lose
GTIN (EAN)	4008190493486		
VPE	100 Stück		
Art	H6,0/23D ZH GE	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9037550000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 20 mm, 12 mm, gelb	lose
GTIN (EAN)	4008190493127		
VPE	100 Stück		
Art	H6,0/29D ZH GE	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9037560000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 24 mm, 18 mm, gelb	lose
GTIN (EAN)	4008190493134		
VPE	100 Stück		
Art	H6,0/23 ZH SW	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9037320000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 20 mm, 12 mm, schwarz	lose
GTIN (EAN)	4008190492793		
VPE	100 Stück		
Art	H6,0/29 ZH SW	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9037330000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 24 mm, 18 mm, schwarz	lose
GTIN (EAN)	4008190492809		
VPE	100 Stück		
Art	H6,0/29T ZH GN	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9037700000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 24 mm, 18 mm, grün	lose
GTIN (EAN)	4008190493509		
VPE	100 Stück		

## PZ 16 ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

### Zubehör / Ersatzteile



#### Crimpwerkzeuge für Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung

#### Allgemeine Bestelldaten

Art	EINSATZPAAR PZ 16E
Best.-Nr.	<a href="#">9012640000</a>
GTIN (EAN)	4008190114831
VPE	1 Stück

### Leiter- Nennquerschnitt 0,25 mm<sup>2</sup> - 6,0 mm<sup>2</sup>



Für Leiter von 0,25 - 6,0 mm<sup>2</sup> (AWG 24 - 10)  
Material E-Cu, galvanisch verzinkt  
Maßtoleranz nach DIN 46228 Teil 1

- Lose verpackt im Polybeutel

#### Allgemeine Bestelldaten

Art	H6,0/15	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">0124700000</a>	Aderendhülse, Standard, 15 mm, 15 mm, Nein	lose
GTIN (EAN)	4008190003807		
VPE	500 Stück		
Art	H6,0/18	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9004130000</a>	Aderendhülse, Standard, 18 mm, 18 mm, Nein	lose
GTIN (EAN)	4008190143626		
VPE	500 Stück		
Art	H6,0/12	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">0191900000</a>	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 12 mm, Nein	lose
GTIN (EAN)	4008190026851		
VPE	500 Stück		
Art	H6,0/10	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9004120000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 10 mm, Nein	lose
GTIN (EAN)	4008190104795		
VPE	500 Stück		

## PZ 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

## Mehrfachbeutel



- im Mehrfachbeutel (5 x 100 Stck.)
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

## Allgemeine Bestelldaten

Art	H10,0/26D R ZH SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9004710000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 17 mm, 12 mm, rot	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4032248044221		
VPE	100 Stück		
Art	H10,0/26T ZH BR SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9005170000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 17 mm, 12 mm, braun	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190482756		
VPE	100 Stück		
Art	H10,0/24 ZH EB SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9004940000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 17 mm, 12 mm, elfenbein	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190482718		
VPE	100 Stück		

## Lieferung in losem Polybeutel



- Einführtrichter aus Polypropylen
- Wärmebeständig bis 105°C

Für Leiter von 0,5 - 10,0 mm<sup>2</sup> (AWG 20 - 7)

Material E-Cu, galvanisch verzinkt

Maßtoleranz nach DIN 46228 Teil 4

## Allgemeine Bestelldaten

Art	H10,0/24DS ZH R	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9018880000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 17 mm, 12 mm, rot	lose
GTIN (EAN)	4032248105830		
VPE	100 Stück		
Art	H10,0/30DS ZH R	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9018890000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 23 mm, 18 mm, rot	lose
GTIN (EAN)	4032248105847		
VPE	100 Stück		
Art	H10,0/30S ZH EB	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9018870000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 23 mm, 18 mm, elfenbein	lose
GTIN (EAN)	4032248105823		
VPE	100 Stück		

## PZ 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

Art	H10,0/24S ZH EB	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9018860000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 17 mm, 12 mm, elfenbein	lose
GTIN (EAN)	4032248105816		
VPE	100 Stück		

## Mehrfachbeutel



- Im Mehrfachbeutel (5 x 100 Stck.)
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

## Allgemeine Bestelldaten

Art	H6,0/23D ZH GE SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9004720000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 20 mm, 12 mm, gelb	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190962210		
VPE	100 Stück		
Art	H6,0/23 ZH SW SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9004930000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 20 mm, 12 mm, schwarz	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190482701		
VPE	100 Stück		
Art	H6,0/23T ZH GN SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9005160000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 20 mm, 12 mm, grün	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190482749		
VPE	100 Stück		

Leiter- Nennquerschnitt 10,0 mm<sup>2</sup> - 185,0 mm<sup>2</sup>Für Leiter von 10,0 - 185,0 mm<sup>2</sup> (AWG 7 - 350 MCM)

Material E-Cu, galvanisch verzinkt

Maßtoleranz nach DIN 46228 Teil 1

- Lose verpackt im Polybeutel

## Allgemeine Bestelldaten

Art	H16,0/12	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">0492500000</a>	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 12 mm, Nein	lose
GTIN (EAN)	4008190114190		
VPE	500 Stück		
Art	H10,0/15	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">0124800000</a>	Aderendhülse, Standard, 15 mm, 15 mm, Nein	lose
GTIN (EAN)	4008190037475		
VPE	500 Stück		

Erstellungs-Datum 4. Juni 2024 00:57:48 MESZ

Katalogstand 01.06.2024 / Technische Änderungen vorbehalten



## PZ 16 ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

Art	H10,0/18	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">0379300000</a>	Aderendhülse, Standard, 18 mm, 18 mm, Nein	lose
GTIN (EAN)	4008190156091		
VPE	500 Stück		
Art	H10,0/12	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">0282900000</a>	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 12 mm, Nein	lose
GTIN (EAN)	4008190075972		
VPE	500 Stück		
Art	H16,0/15	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">0124300000</a>	Aderendhülse, Standard, 15 mm, 15 mm, Nein	lose
GTIN (EAN)	4008190162993		
VPE	500 Stück		
Art	H16,0/18	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">0375200000</a>	Aderendhülse, Standard, 18 mm, 18 mm, Nein	lose
GTIN (EAN)	4008190077105		
VPE	100 Stück		
Art	H16,0/25	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9004150000</a>	Aderendhülse, Standard, 25 mm, 25 mm, Nein	lose
GTIN (EAN)	4008190037253		
VPE	100 Stück		
Art	H16,0/32	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9004160000</a>	Aderendhülse, Standard, 32 mm, 32 mm, Nein	lose
GTIN (EAN)	4008190084004		
VPE	100 Stück		

### lose verpackt im Polybeutel



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

### Allgemeine Bestelldaten

Art	H16,0/29D ZH BL	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9037590000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 20 mm, 16 mm, blau	lose
GTIN (EAN)	4008190493165		
VPE	50 Stück		
Art	H16,0/29T ZH W	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9037730000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 20 mm, 16 mm, weiß	lose
GTIN (EAN)	4008190493554		
VPE	50 Stück		
Art	H16,0/38D ZH BL	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9037600000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 29 mm, 25 mm, blau	lose
GTIN (EAN)	4008190493196		
VPE	50 Stück		

Erstellungs-Datum 4. Juni 2024 00:57:48 MESZ

Katalogstand 01.06.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

## PZ 16 ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

Art	H16,0/38T ZH W	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9037740000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 29 mm, 25 mm, weiß	lose
GTIN (EAN)	4008190493561		
VPE	50 Stück		
Art	H16,0/29 ZH GN	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9037360000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 20 mm, 16 mm, grün	lose
GTIN (EAN)	4008190492830		
VPE	50 Stück		
Art	H16,0/38 ZH GN	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9037370000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 29 mm, 25 mm, grün	lose
GTIN (EAN)	4008190492847		
VPE	50 Stück		

### im Mehrfachbeutel



- Einführtrichter aus Polypropylen
- wärmebeständig bis 105°C

Für Leiter von 1,5 - 16 mm<sup>2</sup> (AWG 16-6)  
Material E-Cu, galvanisch verzinkt  
Maßtoleranz nach DIN 46228 Teil 4

### Allgemeine Bestelldaten

Art	H6,0/23X GE SV	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9006790000</a>	Aderendhülse, Standard, 17 mm, 12 mm, gelb	Mehrfachbeutel
GTIN (EAN)	4008190332303		
VPE	100 Stück		

### Leiter-Nennquerschnitt 6,0 mm<sup>2</sup>



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

### Allgemeine Bestelldaten

Art	H6,0/20D GE	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9019220000</a>	Aderendhülse, Standard, 14 mm, 12 mm, gelb	lose
GTIN (EAN)	4008190151607		
VPE	100 Stück		
Art	H6,0/20T GN	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9021130000</a>	Aderendhülse, Standard, 14 mm, 12 mm, grün	lose
GTIN (EAN)	4008190111731		
VPE	100 Stück		

Erstellungs-Datum 4. Juni 2024 00:57:48 MESZ

## PZ 16 ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

Art	H6,0/26 SW	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">0565700000</a>	Aderendhülse, Standard, 20 mm, 18 mm, schwarz	lose
GTIN (EAN)	4008190026837		
VPE	100 Stück		
Art	H6,0/20 SW	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">0533500000</a>	Aderendhülse, Standard, 14 mm, 12 mm, schwarz	lose
GTIN (EAN)	4008190183905		
VPE	100 Stück		
Art	H6,0/26D GE	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9019230000</a>	Aderendhülse, Standard, 20 mm, 18 mm, gelb	lose
GTIN (EAN)	4008190072117		
VPE	100 Stück		
Art	H6,0/26T GN	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9021140000</a>	Aderendhülse, Standard, 20 mm, 18 mm, grün	lose
GTIN (EAN)	4008190022501		
VPE	100 Stück		

## Ersatzteile



Nach dem Abisolieren kann ein Kabelende mit entsprechenden Kontakten oder Aderendhülsen vercrimpt werden. Das Crimpen ist eine sichere Verbindung zwischen Leiter und Kontakt und hat die Methode des Lötens weitestgehend abgelöst. Crimpen bezeichnet das Erstellen einer homogenen, nicht lösbaren Verbindung zwischen Leiter und Verbindungselement. Die Verbindung wird ausschließlich durch hochwertige Präzisionswerkzeuge erreicht. Resultat ist eine elektrisch und mechanisch sichere und zuverlässige Verbindung. Weidmüller bietet eine breite Produktpalette an mechanischen Crimpwerkzeugen an. Integrierte Zwangssperren mit Entriegelungsmöglichkeit gewährleisten eine optimale Verarbeitungsqualität. Crimpverbindungen, die mit Weidmüller Werkzeugen erzielt werden, entsprechen internationalen Normen und Vorschriften.

## Allgemeine Bestelldaten

Art	ERTE GRIFFE PZ	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9202810000</a>	Crimpwerkzeug, Ersatzteil
GTIN (EAN)	4032248512577	
VPE	1 Stück	

## PZ 16 ZERT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

### Sortimente Aderendhülsen mit Kunststoffkragen



Box gefüllt mit Aderendhülsen mit Kunststoffkragen:

- Im Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

#### Allgemeine Bestelldaten

Art	H-BOX 4,0-16,0QMM DIN	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9025400000</a>	Sortiment Aderendhülse, Box, Farbcode: DIN	Box
GTIN (EAN)	4008190341596		
VPE	1 Stück		
Art	H-BOX 4,0-16,0QMM	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9025920000</a>	Sortiment Aderendhülse, Box, Farbcode: Weidmüller	Box
GTIN (EAN)	4008190101442		
VPE	1 Stück		

### lose verpackt im Polybeutel



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

#### Allgemeine Bestelldaten

Art	H10,0/30 ZH EB	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9037350000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 23 mm, 18 mm, elfenbein	lose
GTIN (EAN)	4008190492823		
VPE	100 Stück		
Art	H10,0/30T ZH BR	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9037720000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 23 mm, 18 mm, braun	lose
GTIN (EAN)	4008190493530		
VPE	100 Stück		
Art	H10,0/30D ZH R	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9037580000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 23 mm, 18 mm, rot	lose
GTIN (EAN)	4008190493158		
VPE	100 Stück		
Art	H10,0/24D ZH R	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9037570000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 17 mm, 12 mm, rot	lose
GTIN (EAN)	4008190493141		
VPE	100 Stück		

Erstellungs-Datum 4. Juni 2024 00:57:48 MESZ

## PZ 16 ZERT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

Art	H10,0/24T ZH BR	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9037710000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 17 mm, 12 mm, braun	lose
GTIN (EAN)	4008190493516		
VPE	100 Stück		
Art	H10,0/24 ZH EB	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9037340000</a>	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 17 mm, 12 mm, elfenbein	lose
GTIN (EAN)	4008190492816		
VPE	100 Stück		

Leiter-Nennquerschnitt 10,0 mm<sup>2</sup>

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

## Allgemeine Bestelldaten

Art	H10,0/22T BR	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9021150000</a>	Aderendhülse, Standard, 15 mm, 12 mm, braun	lose
GTIN (EAN)	4008190086886		
VPE	100 Stück		
Art	H10,0/22D R	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9019240000</a>	Aderendhülse, Standard, 15 mm, 12 mm, rot	lose
GTIN (EAN)	4008190075385		
VPE	100 Stück		
Art	H10,0/28D R	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9019250000</a>	Aderendhülse, Standard, 21 mm, 18 mm, rot	lose
GTIN (EAN)	4008190041410		
VPE	100 Stück		
Art	H10,0/28 EB	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">0565800000</a>	Aderendhülse, Standard, 21 mm, 18 mm, elfenbein	lose
GTIN (EAN)	4008190138646		
VPE	100 Stück		
Art	H10,0/22 EB	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">0534200000</a>	Aderendhülse, Standard, 15 mm, 12 mm, elfenbein	lose
GTIN (EAN)	4008190033460		
VPE	100 Stück		
Art	H10,0/28T BR	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9021160000</a>	Aderendhülse, Standard, 21 mm, 18 mm, braun	lose
GTIN (EAN)	4008190041915		
VPE	100 Stück		

**PZ 16 ZERT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Ersatzteile****Ersatzteile**

Nach dem Abisolieren kann ein Kabelende mit entsprechenden Kontakten oder Aderendhülsen vercrimpt werden. Das Crimpen ist eine sichere Verbindung zwischen Leiter und Kontakt und hat die Methode des Lötens weitestgehend abgelöst. Crimpen bezeichnet das Erstellen einer homogenen, nicht lösbaren Verbindung zwischen Leiter und Verbindungselement. Die Verbindung wird ausschließlich durch hochwertige Präzisionswerkzeuge erreicht. Resultat ist eine elektrisch und mechanisch sichere und zuverlässige Verbindung. Weidmüller bietet eine breite Produktpalette an mechanischen Crimpwerkzeugen an. Integrierte Zwangssperren mit Entriegelungsmöglichkeit gewährleisten eine optimale Verarbeitungsqualität. Crimpverbindungen, die mit Weidmüller Werkzeugen erzielt werden, entsprechen internationalen Normen und Vorschriften.

**Allgemeine Bestelldaten**

Art	ERTE GRIFFE PZ	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9202810000</a>	Crimpwerkzeug, Ersatzteil
GTIN (EAN)	4032248512577	
VPE	1 Stück	