

PZ 50 ZERT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Crimpwerkzeuge für Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen**

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|-------------|---|
| Ausführung | Crimpwerkzeug für Aderendhülsen, 25mm ² , 50mm ² , Indent-Crimp |
| Best.-Nr. | 9017400000 |
| Art | PZ 50 ZERT |
| GTIN (EAN) | 4008190470845 |
| VPE | 1 Stück |
| Ersatzteile | 9006280000 9202810000 |

PZ 50 ZERT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

| | | | |
|--------------|--------|---------------|------------|
| Breite | 250 mm | Breite (inch) | 9,842 inch |
| Nettogewicht | 725 g | | |

Technische Daten

| | |
|---------------------|------------------|
| Artikelbeschreibung | (1)Crimpwerkzeug |
|---------------------|------------------|

Kontaktbeschreibung

| | | | |
|----------------------------|---|----------------------------|--------------------|
| Crimpbereich, max. | 50 mm ² | Crimpbereich, min. | 25 mm ² |
| Kontaktart | Aderendhülsen mit/ohne Kunststoffkragen | Leiterquerschnitt max. AWG | AWG 0 |
| Leiterquerschnitt min. AWG | AWG 4 | | |

Werkzeugdaten Crimpen

| | |
|------------------|--------------|
| Crimpart/-profil | Indent-Crimp |
|------------------|--------------|

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000168 | ETIM 7.0 | EC000168 |
| ETIM 8.0 | EC000168 | ETIM 9.0 | EC000168 |
| ECLASS 9.0 | 21-04-38-11 | ECLASS 9.1 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 10.0 | 21-04-38-11 | ECLASS 11.0 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 12.0 | 21-04-38-11 | ECLASS 13.0 | 21-04-38-11 |

Umweltanforderungen

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012 |

Downloads

| | |
|-----------------------|--|
| Anwenderdokumentation | Manual |
| Kataloge | Catalogues in PDF-format |
| Broschüren | |

PZ 50 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen



PZ 50 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Zubehör / Ersatzteile



Crimpwerkzeuge für Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|----------------------------|
| Art | ERTE ES PZ 50 |
| Best.-Nr. | 9006280000 |
| GTIN (EAN) | 4008190114619 |
| VPE | 1 Stück |

Ersatzteile



Nach dem Abisolieren kann ein Kabelende mit entsprechenden Kontakten oder Aderendhülsen vercrimpert werden. Das Crimpen ist eine sichere Verbindung zwischen Leiter und Kontakt und hat die Methode des Lötens weitestgehend abgelöst. Crimpen bezeichnet das Erstellen einer homogenen, nicht lösbaren Verbindung zwischen Leiter und Verbindungselement. Die Verbindung wird ausschließlich durch hochwertige Präzisionswerkzeuge erreicht. Resultat ist eine elektrisch und mechanisch sichere und zuverlässige Verbindung. Weidmüller bietet eine breite Produktpalette an mechanischen Crimpwerkzeugen an. Integrierte Zwangssperren mit Entriegelungsmöglichkeit gewährleisten eine optimale Verarbeitungsqualität. Crimpverbindungen, die mit Weidmüller Werkzeugen erzielt werden, entsprechen internationalen Normen und Vorschriften.

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------|
| Art | ERTE GRIFFE PZ | Ausführung |
| Best.-Nr. | 9202810000 | Crimpwerkzeug, Ersatzteil |
| GTIN (EAN) | 4032248512577 | |
| VPE | 1 Stück | |

PZ 50 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

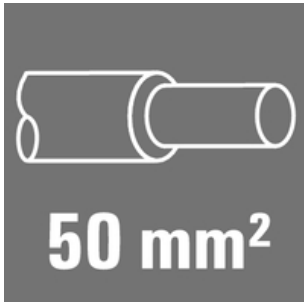
Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Nom. Leiterquerschnitt 50 mm²

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

| Art | H50,0/41D BL | Ausführung | Verpackung |
|------------|----------------------------|--|------------|
| Best.-Nr. | 9019350000 | Aderendhülse, Standard, 31 mm, 25 mm, blau | lose |
| GTIN (EAN) | 4008190049263 | | |
| VPE | 50 Stück | | |
| Art | H50,0/36D BL | Ausführung | Verpackung |
| Best.-Nr. | 9019340000 | Aderendhülse, Standard, 26 mm, 20 mm, blau | lose |
| GTIN (EAN) | 4008190067632 | | |
| VPE | 50 Stück | | |
| Art | H50,0/36 OLIV | Ausführung | Verpackung |
| Best.-Nr. | 0444200000 | Aderendhülse, Standard, 26 mm, 20 mm, oliv | lose |
| GTIN (EAN) | 4008190110284 | | |
| VPE | 50 Stück | | |

Leiter-Nennquerschnitt 25,0 mm²

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

| Art | H25,0/36 BR | Ausführung | Verpackung |
|------------|----------------------------|---|------------|
| Best.-Nr. | 0317100000 | Aderendhülse, Standard, 24 mm, 22 mm, braun | lose |
| GTIN (EAN) | 4008190049751 | | |
| VPE | 50 Stück | | |
| Art | H25,0/36D GE | Ausführung | Verpackung |
| Best.-Nr. | 9019300000 | Aderendhülse, Standard, 24 mm, 22 mm, gelb | lose |
| GTIN (EAN) | 4008190054984 | | |
| VPE | 50 Stück | | |
| Art | H25,0/30 BR | Ausführung | Verpackung |
| Best.-Nr. | 0317000000 | Aderendhülse, Standard, 18 mm, 16 mm, braun | lose |
| GTIN (EAN) | 4008190158231 | | |
| VPE | 50 Stück | | |

Erstellungs-Datum 4. Juni 2024 12:44:51 MESZ

Katalogstand 01.06.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

PZ 50 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

| | | | |
|------------|----------------------------|---|------------|
| Art | H25,0/36T SW | Ausführung | Verpackung |
| Best.-Nr. | 9021200000 | Aderendhülse, Standard, 24 mm, 22 mm, schwarz | lose |
| GTIN (EAN) | 4008190055400 | | |
| VPE | 50 Stück | | |
| Art | H25,0/30T SW | Ausführung | Verpackung |
| Best.-Nr. | 9021190000 | Aderendhülse, Standard, 18 mm, 16 mm, schwarz | lose |
| GTIN (EAN) | 4008190115166 | | |
| VPE | 50 Stück | | |
| Art | H25,0/30D 16 GE | Ausführung | Verpackung |
| Best.-Nr. | 9019280000 | Aderendhülse, Standard, 18 mm, 16 mm, gelb | lose |
| GTIN (EAN) | 4008190038380 | | |
| VPE | 50 Stück | | |

Leiter-Nennquerschnitt 35,0 mm²



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

| | | | |
|------------|----------------------------|---|------------|
| Art | H35,0/39 BE | Ausführung | Verpackung |
| Best.-Nr. | 0317300000 | Aderendhülse, Standard, 28 mm, 25 mm, beige | lose |
| GTIN (EAN) | 4008190151294 | | |
| VPE | 50 Stück | | |
| Art | H35,0/39D R | Ausführung | Verpackung |
| Best.-Nr. | 9019330000 | Aderendhülse, Standard, 28 mm, 25 mm, rot | lose |
| GTIN (EAN) | 4008190048365 | | |
| VPE | 50 Stück | | |
| Art | H35,0/30 BE | Ausführung | Verpackung |
| Best.-Nr. | 0317200000 | Aderendhülse, Standard, 19 mm, 16 mm, beige | lose |
| GTIN (EAN) | 4008190023904 | | |
| VPE | 50 Stück | | |
| Art | H35,0/32D R | Ausführung | Verpackung |
| Best.-Nr. | 9019320000 | Aderendhülse, Standard, 19 mm, 18 mm, rot | lose |
| GTIN (EAN) | 4008190111847 | | |
| VPE | 50 Stück | | |
| Art | H35,0/30D 16 R | Ausführung | Verpackung |
| Best.-Nr. | 9019310000 | Aderendhülse, Standard, 19 mm, 16 mm, rot | lose |
| GTIN (EAN) | 4008190102234 | | |
| VPE | 50 Stück | | |

PZ 50 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Leiter- Nennquerschnitt 10,0 mm² - 185,0 mm²



Für Leiter von 10,0 - 185,0 mm² (AWG 7 - 350 MCM)
Material E-Cu, galvanisch verzinkt
Maßtoleranz nach DIN 46228 Teil 1
• Lose verpackt im Polybeutel

Allgemeine Bestelldaten

| | | | |
|------------|----------------------------|--|------------|
| Art | H35,0/32 | Ausführung | Verpackung |
| Best.-Nr. | 9004200000 | Aderendhülse, Standard, 32 mm, 32 mm, Nein | lose |
| GTIN (EAN) | 4008190077303 | | |
| VPE | 100 Stück | | |
| Art | H50,0/32 | Ausführung | Verpackung |
| Best.-Nr. | 9004220000 | Aderendhülse, Standard, 32 mm, 32 mm, Nein | lose |
| GTIN (EAN) | 4008190059606 | | |
| VPE | 100 Stück | | |
| Art | H35,0/18 | Ausführung | Verpackung |
| Best.-Nr. | 0368900000 | Aderendhülse, Standard, 18 mm, 18 mm, Nein | lose |
| GTIN (EAN) | 4008190145675 | | |
| VPE | 100 Stück | | |
| Art | H50,0/18 | Ausführung | Verpackung |
| Best.-Nr. | 9004210000 | Aderendhülse, Standard, 18 mm, 18 mm, Nein | lose |
| GTIN (EAN) | 4008190123383 | | |
| VPE | 100 Stück | | |
| Art | H25,0/32 | Ausführung | Verpackung |
| Best.-Nr. | 9004180000 | Aderendhülse, Standard, 32 mm, 32 mm, Nein | lose |
| GTIN (EAN) | 4008190113162 | | |
| VPE | 100 Stück | | |
| Art | H35,0/25 | Ausführung | Verpackung |
| Best.-Nr. | 9004190000 | Aderendhülse, Standard, 25 mm, 25 mm, Nein | lose |
| GTIN (EAN) | 4008190096083 | | |
| VPE | 100 Stück | | |
| Art | H25,0/18 | Ausführung | Verpackung |
| Best.-Nr. | 0375300000 | Aderendhülse, Standard, 18 mm, 18 mm, Nein | lose |
| GTIN (EAN) | 4008190145378 | | |
| VPE | 100 Stück | | |
| Art | H35,0/30S | Ausführung | Verpackung |
| Best.-Nr. | 9451000000 | Aderendhülse, Standard, 30 mm, 30 mm, Nein | lose |
| GTIN (EAN) | 4008190071516 | | |
| VPE | 100 Stück | | |
| Art | H50,0/22S | Ausführung | Verpackung |
| Best.-Nr. | 9025880000 | Aderendhülse, Standard, 22 mm, 22 mm, Nein | lose |
| GTIN (EAN) | 4008190180430 | | |
| VPE | 100 Stück | | |

PZ 50 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

| Art | H25,0/25 | Ausführung | Verpackung |
|------------|----------------------------|--|------------|
| Best.-Nr. | 9004170000 | Aderendhülse, Standard, 25 mm, 25 mm, Nein | lose |
| GTIN (EAN) | 4008190021863 | | |
| VPE | 250 Stück | | |

PZ 50 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Ersatzteile

Zubehör / Ersatzteile



Crimpwerkzeuge für Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|----------------------------|
| Art | ERTE ES PZ 50 |
| Best.-Nr. | 9006280000 |
| GTIN (EAN) | 4008190114619 |
| VPE | 1 Stück |

Ersatzteile



Nach dem Abisolieren kann ein Kabelende mit entsprechenden Kontakten oder Aderendhülsen vercrimpert werden. Das Crimpen ist eine sichere Verbindung zwischen Leiter und Kontakt und hat die Methode des Lötens weitestgehend abgelöst. Crimpen bezeichnet das Erstellen einer homogenen, nicht lösbaren Verbindung zwischen Leiter und Verbindungselement. Die Verbindung wird ausschließlich durch hochwertige Präzisionswerkzeuge erreicht. Resultat ist eine elektrisch und mechanisch sichere und zuverlässige Verbindung. Weidmüller bietet eine breite Produktpalette an mechanischen Crimpwerkzeugen an. Integrierte Zwangssperren mit Entriegelungsmöglichkeit gewährleisten eine optimale Verarbeitungsqualität. Crimpverbindungen, die mit Weidmüller Werkzeugen erzielt werden, entsprechen internationalen Normen und Vorschriften.

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------|
| Art | ERTE GRIFFE PZ | Ausführung |
| Best.-Nr. | 9202810000 | Crimpwerkzeug, Ersatzteil |
| GTIN (EAN) | 4032248512577 | |
| VPE | 1 Stück | |