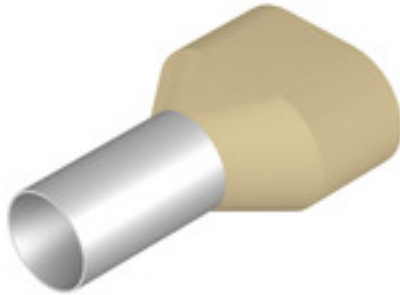


H10,0/24S ZH EB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Einführtrichter aus Polypropylen
 - Wärmebeständig bis 105°C
- Für Leiter von 0,5 - 10,0 mm² (AWG 20 - 7)
Material E-Cu, galvanisch verzinkt
Maßtoleranz nach DIN 46228 Teil 4

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 17 mm, 12 mm, elfenbein
Best.-Nr.	9018860000
Typ	H10,0/24S ZH EB
GTIN (EAN)	4032248105816
VPE	100 Stück
Verpackung	lose

Erstellungs-Datum 20. Mai 2024 20:14:20 MESZ

Katalogstand 04.05.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

H10,0/24S ZH EB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht	0,84 g
--------------	--------

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Zwilling-Aderendhülse, Farbe elfenbein	Ausführung	Zwilling-Aderendhülse
---------------------	---	------------	-----------------------

Aderendhülsen

Abisolierlänge	17 mm	Farbcode	Weidmueller
Kontaktflächendurchmesser (D1)	6,5 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	12 mm
Kragenbreite (B)	7,6 mm	Kragenhöhe (A)	13,4 mm
Kunststoffkragendicke (S2)	0,5 mm	L1 in mm	24 mm
Leiteranschlussquerschnitt	10 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 8
Metallhülsendicke (S1)	0,2 mm		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	CAD data – STEP
Anwenderdokumentation	Technical information - EN Technical information - DE
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	

H10,0/24S ZH EB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zeichnungen****Zeichnung**