

LIR 2,5M3 V


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

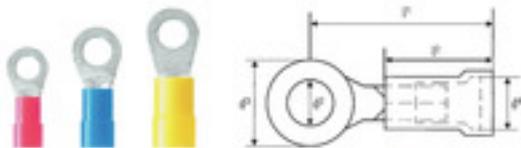

Isolierte Ringkabelverbinder aus PVC

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|--|
| Ausführung | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ² |
| Best.-Nr. | 9200150000 |
| Typ | LIR 2,5M3 V |
| GTIN (EAN) | 4032248409778 |
| VPE | 100 Stück |

LIR 2,5M3 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|--------------|---------|---------------|------------|
| Tiefe | 6,2 mm | Tiefe (inch) | 0,244 inch |
| Breite | 20,6 mm | Breite (inch) | 0,811 inch |
| Nettogewicht | 0,72 g | | |

Technische Daten

| | |
|---------------------|---|
| Artikelbeschreibung | isolierter Ringkabelverbind- er 2,5 mm ² / M3 |
|---------------------|---|

Verbinder

| | | | |
|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| Anschlussdichte (S1) | 0,8 mm | Außendurchmesser (d) | 6,4 mm |
| Dimension | M 3 | Dimension (Bolzen) | M 3 |
| Innendurchmesser (d1) | 3,2 mm | Isolation | vorhanden |
| Kennfarbe | blau | Kunststoffkragendurchmesser (D) | 4,5 mm |
| Kunststoffkragenlage (b) | 11,3 mm | Leiteranschlussquerschnitt | 2,5 mm ² |
| Leiteranschlussquerschnitt, max. | 2,5 mm ² | Leiteranschlussquerschnitt, min. | 1,5 mm ² |
| Material/Kunststoff | PVC | | |

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001059 | ETIM 7.0 | EC001059 |
| ETIM 8.0 | EC001059 | ETIM 9.0 | EC001059 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-02-92 | ECLASS 9.1 | 27-40-02-12 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-92 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-92 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-02-92 | ECLASS 13.0 | 27-40-02-92 |

Zulassungen

| | |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

Downloads

| | |
|-------------------|--|
| Engineering-Daten | CAD data – STEP |
| Kataloge | Catalogues in PDF-format |
| Broschüren | |

LIR 2,5M3 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Crimping tools



Crimpwerkzeuge für isolierte Verbinder

Kabelschuhe, Stiftkabelschuhe, Parallel- und Serienverbinder und Steckverbinder

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
- Mit Anschlag zum exakten Positionieren der Kontakte
- Geprüft nach DIN EN 60352 T.2

Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | CTI 6 G | Ausführung |
| Best.-Nr. | 9202850000 | Crimpwerkzeug, Verarbeitungswerkzeug für isolierte Kabelverbinder, |
| GTIN (EAN) | 4032248517855 | 0.5mm ² , 6mm ² , Ovalcrimp, Parallelcrimp |
| VPE | 1 Stück | |
| Typ | HTI 15 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 9014400000 | Crimpwerkzeug, Verarbeitungswerkzeug für isolierte Kabelverbinder, |
| GTIN (EAN) | 4008190159412 | 0.5mm ² , 2.5mm ² , Doppelcrimp |
| VPE | 1 Stück | |
| Typ | CTI 6 | Ausführung |
| Best.-Nr. | 9006120000 | Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Kontakte, 0.5mm ² , 6mm ² , |
| GTIN (EAN) | 4008190044527 | Ovalcrimp, Doppelcrimp |
| VPE | 1 Stück | |