

LIS 1,5M3,5 V**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Isolierte Gabelkabelverbinder aus PVC oder PC/PA**

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 0,5 mm² - 1,5 mm², rot
Best.-Nr.	9200300000
Typ	LIS 1,5M3,5 V
GTIN (EAN)	4032248410125
VPE	100 Stück

Erstellungs-Datum 23. Mai 2024 07:25:48 MESZ

Katalogstand 18.05.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

LIS 1,5M3,5 V**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	5,8 mm	Tiefe (inch)	0,228 inch
Breite	21,6 mm	Breite (inch)	0,85 inch
Nettogewicht	0,63 g		

Technische Daten

Artikelbeschreibung	isolierter Gabelkabelverbin- der 1,5 mm ² / M3,5
---------------------	----------------------------------------------------------------

Verbinder

Anschlussdicke (S1)	0,75 mm	Anschlusslänge (l)	17,8 mm
Außendurchmesser (d)	6,4 mm	Dimension	M 3,5
Dimension (Bolzen)	M 3,5	Innendurchmesser (d1)	3,7 mm
Isolation	vorhanden	Kennfarbe	rot
Kunststoffkragendurchmesser (D)	4 mm	Kunststoffkragenlage (b)	11,3 mm
Leiteranschlussquerschnitt, max.	1,5 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, min.	0,5 mm ²
Material/Kunststoff	PVC		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ECLASS 9.0	27-40-02-92	ECLASS 9.1	27-40-02-12
ECLASS 10.0	27-40-02-92	ECLASS 11.0	27-40-02-92
ECLASS 12.0	27-40-02-92	ECLASS 13.0	27-40-02-92

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads


Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	

LIS 1,5M3,5 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

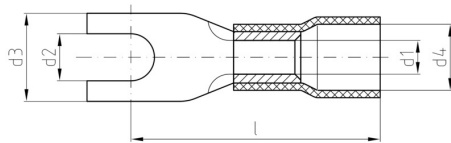

LIS 1,5M3,5 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Crimping tools



Crimpwerkzeuge für isolierte Verbinder

Kabelschuhe, Stiftkabelschuhe, Parallel- und Serienverbinder und Steckverbinder

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
- Mit Anschlag zum exakten Positionieren der Kontakte
- Geprüft nach DIN EN 60352 T.2

Allgemeine Bestelldaten

Typ	CTI 6	Ausführung
Best.-Nr.	9006120000	Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Kontakte, 0.5mm ² , 6mm ² ,
GTIN (EAN)	4008190044527	Ovalcrimp, Doppelcrimp
VPE	1 Stück	
Typ	HTI 15	Ausführung
Best.-Nr.	9014400000	Crimpwerkzeug, Verarbeitungswerkzeug für isolierte Kabelverbinder,
GTIN (EAN)	4008190159412	0.5mm ² , 2.5mm ² , Doppelcrimp
VPE	1 Stück	
Typ	CTI 6 G	Ausführung
Best.-Nr.	9202850000	Crimpwerkzeug, Verarbeitungswerkzeug für isolierte Kabelverbinder,
GTIN (EAN)	4032248517855	0.5mm ² , 6mm ² , Ovalcrimp, Parallelcrimp
VPE	1 Stück	