

LIS 6M4 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Isolierte Gabelkabelverbinder aus PVC oder PC/PA

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 4 mm ² - 6 mm ² , gelb
Best.-Nr.	9200410000
Typ	LIS 6M4 V
GTIN (EAN)	4032248410255
VPE	100 Stück

Erstellungs-Datum 23. Mai 2024 12:16:24 MESZ

Katalogstand 18.05.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

LIS 6M4 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	8 mm	Tiefe (inch)	0,315 inch
Breite	25,9 mm	Breite (inch)	1,02 inch
Nettogewicht	1,63 g		

Technische Daten

Artikelbeschreibung	isolierter Gabelkabelverbin- der 6,0 mm ² / M4
---------------------	--

Verbinder

Anschlussdicke (S1)	1 mm	Anschlusslänge (l)	21,35 mm
Außendurchmesser (d)	9 mm	Dimension	M 4
Dimension (Bolzen)	M 4	Innendurchmesser (d1)	4,3 mm
Isolation	vorhanden	Kennfarbe	gelb
Kunststoffkragendurchmesser (D)	6,4 mm	Kunststoffkragenlage (b)	14,15 mm
Leiteranschlussquerschnitt, max.	6 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, min.	4 mm ²
Material/Kunststoff	PVC		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ECLASS 9.0	27-40-02-92	ECLASS 9.1	27-40-02-12
ECLASS 10.0	27-40-02-92	ECLASS 11.0	27-40-02-92
ECLASS 12.0	27-40-02-92	ECLASS 13.0	27-40-02-92

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads


Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	

LIS 6M4 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

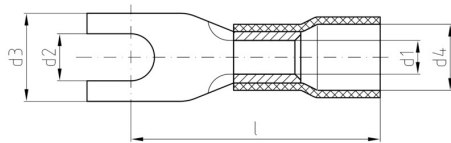

LIS 6M4 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Crimping tools

**Crimpwerkzeuge für isolierte Verbinder**

Kabelschuhe, Stiftkabelschuhe, Parallel- und Serienverbinder und Steckverbinder

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
- Mit Anschlag zum exakten Positionieren der Kontakte
- Geprüft nach DIN EN 60352 T.2

Allgemeine Bestelldaten

Typ	CTI 6	Ausführung
Best.-Nr.	9006120000	Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Kontakte, 0.5mm ² , 6mm ² ,
GTIN (EAN)	4008190044527	Ovalcrimp, Doppelcrimp
VPE	1 Stück	
Typ	CTI 6 G	Ausführung
Best.-Nr.	9202850000	Crimpwerkzeug, Verarbeitungswerkzeug für isolierte Kabelverbinder,
GTIN (EAN)	4032248517855	0.5mm ² , 6mm ² , Ovalcrimp, Parallelcrimp
VPE	1 Stück	