

LIF 2,5F638 RF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Voll isolierte Flachsteckhülsen aus PVC mit Kupferhülse

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1.5 mm² - 2.5 mm², blau
Best.-Nr.	9200650000
Typ	LIF 2,5F638 RF
GTIN (EAN)	4032248410491
VPE	100 Stück

Erstellungs-Datum 23. Mai 2024 11:05:44 MESZ

Katalogstand 18.05.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

LIF 2,5F638 RF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	6,3 mm	Tiefe (inch)	0,248 inch
Breite	22 mm	Breite (inch)	0,866 inch
Nettogewicht	1,25 g		

Technische Daten

Artikelbeschreibung	voll isolierte Flachsteck- hülse 1,5-2,5 mm ²
---------------------	---

Verbinder

Dimension	6,3 x 0,8 mm	Dimension (Flachstecker)	6,3 x 0,8 mm
Isolation	vollisoliert	Kennfarbe	blau
Kunststoffkragendurchmesser (D)	5 mm	Kunststoffkragenlage (b)	10,5 mm
Leiteranschlussquerschnitt, max.	2,5 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, min.	1,5 mm ²
Material/Kunststoff	PVC	Steckbreite (d2)	6,3 mm
Steckdicke (d3)	0,8 mm		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000516	ETIM 7.0	EC000516
ETIM 8.0	EC000516	ETIM 9.0	EC000516
ECLASS 9.0	27-44-03-92	ECLASS 9.1	27-40-02-90
ECLASS 10.0	27-44-03-92	ECLASS 11.0	27-44-03-92
ECLASS 12.0	27-44-03-92	ECLASS 13.0	27-44-03-92

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads


Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	

LIF 2,5F638 RF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

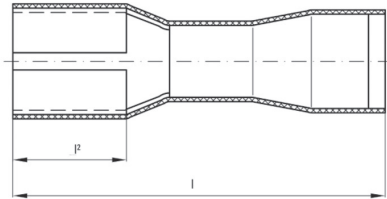

LIF 2,5F638 RF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zubehör****Crimping tools****Crimpwerkzeuge für isolierte Verbinder**

Kabelschuhe, Stiftkabelschuhe, Parallel- und Serienverbinder und Steckverbinder

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
- Mit Anschlag zum exakten Positionieren der Kontakte
- Geprüft nach DIN EN 60352 T.2

Allgemeine Bestelldaten

Typ	CTI 6 G	Ausführung
Best.-Nr.	9202850000	Crimpwerkzeug, Verarbeitungswerkzeug für isolierte Kabelverbinder,
GTIN (EAN)	4032248517855	0.5mm², 6mm², Ovalcrimp, Parallelcrimp
VPE	1 Stück	
Typ	CTI 6	Ausführung
Best.-Nr.	9006120000	Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Kontakte, 0.5mm², 6mm²,
GTIN (EAN)	4008190044527	Ovalcrimp, Doppelcrimp
VPE	1 Stück	
Typ	HTI 15	Ausführung
Best.-Nr.	9014400000	Crimpwerkzeug, Verarbeitungswerkzeug für isolierte Kabelverbinder,
GTIN (EAN)	4008190159412	0.5mm², 2.5mm², Doppelcrimp
VPE	1 Stück	