


**SAKS 4/35 USA****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

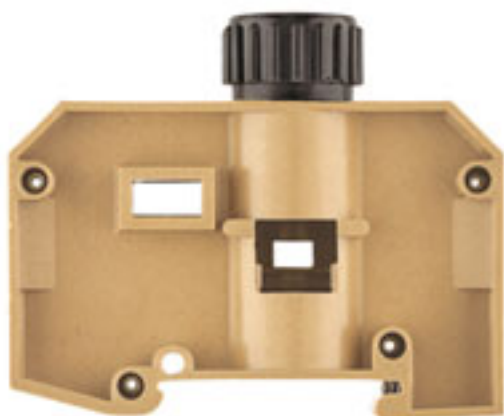**Product image****Általános rendelési adatok**

Változat	Biztosítós sorkapcsok, Csavaros csatlakozás, középsárga, 10 mm <sup>2</sup> , 16 A, 400 V, Csatlakozások száma: 2, Szintek száma: 1, TS 35, V-0, 5VA, KrG, 10 x 38 mm
Rendelési szám	<a href="#">0178220000</a>
Típus	SAKS 4/35 USA
GTIN (EAN)	4008190095987
Qty.	20 Stück

## SAKS 4/35 USA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	65 mm	Mélység (coll)	2,559 inch
Mélység DIN sínnel együtt	66 mm	Magasság	75 mm
Magasság (coll)	2,953 inch	Szélesség	24 mm
Szélesség (coll)	0,945 inch	Nettó tömeg	79,35 g

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...55 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-60 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	130 °C		

## Anyag adatok

Anyag	KrG	Szín	középsárga
UL 94 éghetőségi osztály	V-0, 5VA		

## Rendszer specifikációk

Változat	Csavaros csatlakozás, Biztosítóelem, Csavarozható keresztösszekötőhöz, Egyik oldalon szabad vég	Véglap szükséges	Nem
Potenciálok száma	1	Szintek száma	1
Rögzítési pontok száma szintenként	2	Potenciálok száma szintenként	1
Keresztkötött szintek belül	Nem	PE-csatlakozás	Nem
Sín	TS 35	N funkció	Nem
PE működés	Nem	PEN funkció	Nem

## Biztosítós kapcsok

Biztosítéktartó (biztosítékfoglalat)	csavaros rögzítéshez	Kijelző	LED nélkül
Olvadóbiztosíték-betét	10 x 38 mm	Visszajelző feszültségének típusa	AC/DC
Üzemi feszültség, max.	400 V		

## CSA névleges adatok

B feszültség nagyság (CSA)	600 V	B áram nagyság (CSA)	30 A
C feszültség nagyság (CSA)	600 V	C áram nagyság (CSA)	30 A
D feszültség nagyság (CSA)	600 V	D áram nagyság (CSA)	5 A
Tanúsítvány száma (CSA)	12400-188	Vezeték keresztmetszet, max. (CSA)	8 AWG
Vezeték keresztmetszet, min. (CSA)	22 AWG		

## Kiegészítő műszaki adatok

Felszerelés típusa	Felpattintható	Hasonló kapcsok száma	1
Nyitott oldala	zárt	Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat	Nem
Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés		

## Kijelző elem

Visszajelző feszültségének típusa	AC/DC
-----------------------------------	-------

## SAKS 4/35 USA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Névleges adatok

Névleges keresztmetszet	10 mm <sup>2</sup>	Névleges feszültség	400 V
Névleges DC feszültség	400 V	Névleges áram	16 A
Áram maximum vezetékknál	30 A	Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x szerint	0,56 mΩ
Névleges lököfeszültség	6 kV	Teljesítményvesztés az IEC 60947-7-x szerint	1,82 W
Szennyezés súlyossága	3		

## Rögzíthető vezetékek (kiegészítő csatlakozás)

Csatlakozás típusa, kiegészítő csatlakozás	Csavaros csatlakozás	Vezeték-keresztmetszet, flexibilis és műanyag gallér DIN 46228/1, további csatlakozás, max.	10 mm <sup>2</sup>
--	----------------------	---	--------------------

## Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

Biztosítócsavar	M 4	Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás
Csatlakozás típusa 2	Csavaros csatlakozás	Csatlakozási irány	oldalt
Csatlakozások száma	2	Csupaszolási hossz	14 mm
Kés mérete	1,0 x 5,5 mm	Meghúzási nyomaték, max.	2,4 Nm
Meghúzási nyomaték, min.	1,2 Nm	Mérőeszköz, IEC 60947-1	B6
Nyomaték nagysága DMS elektromos csavarhúzóval	4	Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.	16 mm <sup>2</sup>
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 8	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.	AWG 20
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.	10 mm <sup>2</sup>	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max.	10 mm <sup>2</sup>	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max.	10 mm <sup>2</sup>
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min.	1,5 mm <sup>2</sup>	Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás	16 mm <sup>2</sup>
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, min. névleges csatlakozás	0,5 mm <sup>2</sup>		

## UL névleges adatok

C feszültség nagyság (UR)	600 V	C áram nagyság (UR)	30 A
Tanúsítvány száma (UR)	E60693	Vezetékméret, gyári vezetékezés, max. (UR)	8 AWG
Vezetékméret, gyári vezetékezés, min. (UR)	26 AWG	Vezetékméret, terepi vezetékezés, max. (UR)	8 AWG
Vezetékméret, terepi vezetékezés, min. (UR)	22 AWG		

## Általános

Sín	TS 35	Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 8	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.	AWG 20

## Műszaki adatok

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000899	ETIM 7.0	EC000899
ETIM 8.0	EC000899	ETIM 9.0	EC000899
ECLASS 9.0	27-14-11-16	ECLASS 9,1	27-14-11-16
ECLASS 10.0	27-14-11-16	ECLASS 11.0	27-14-11-16
ECLASS 12.0	27-14-11-16	ECLASS 13.0	27-25-01-13
ECLASS 14.0	27-25-01-13		

## Termékek környezetvédelmi megfelelősége

REACH SVHC	/
RoHS megfelelőségi állapot	Megfelel, kivétel nélkül

## Fontos megjegyzés

Termékinformáció	A feszültség függ a kiválasztott biztosítéktól vagy a kiválasztott jelzőfénytől
------------------	---

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (UR)	E60693

## Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	<a href="#">Declaration of Conformity</a>
User Documentation	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## SAKS 4/35 USA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Rögzítőcsavarok




A rögzítőcsavarok rögzítik a rövidzárlati hidat az alkalmazáson belül. Ha a rövidzárlati hidat eltolják a két egymás melletti sorkapocs között rövidzárlati pozícióba, akkor a rögzítőcsavarral lehet rögzíteni az adott helyen. Ez állandó és megbízható csatlakozást vagy rövidzárlatot biztosít.

## Általános rendelési adatok

Típus	KISC M3X20 SAK10 CU5	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6377100000</a>	SAK sorozat, Rögzítőcsavar, Vörösréz
GTIN (EAN)	4008190060350	
Qty.	100 Stück	

## E 14

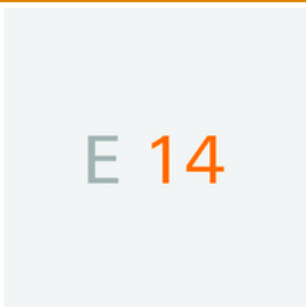

A Weidmüller E 14-as kivitelezésű, 2 A és 16 A közötti NEOZED biztosítékokat kínál.

## Általános rendelési adatok

Típus	E 14/2A RS	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6137400000</a>	Aktív komponensek, Olvadóbiztosíték-betét
GTIN (EAN)	4008190069094	
Qty.	10 Stück	
Típus	E 14/4A BR	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6137500000</a>	Aktív komponensek, Olvadóbiztosíték-betét
GTIN (EAN)	4008190142629	
Qty.	10 Stück	
Típus	E 14/10A RT	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6328400000</a>	Aktív komponensek, Olvadóbiztosíték-betét
GTIN (EAN)	4008190000288	
Qty.	10 Stück	
Típus	E 14/16A GR	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6328500000</a>	Aktív komponensek, Olvadóbiztosíték-betét
GTIN (EAN)	4008190152161	
Qty.	10 Stück	
Típus	E 14/6A GN	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6328300000</a>	Aktív komponensek, Olvadóbiztosíték-betét
GTIN (EAN)	4008190002190	
Qty.	10 Stück	

## SAKS 4/35 USA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Üres



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.


- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

Típus	DEK 5/6 MC NE WS	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1609820000</a>	Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00
GTIN (EAN)	4008190203436	Weidmueller, fehér
Qty.	1 000 Stück	

## SAK-sorozat

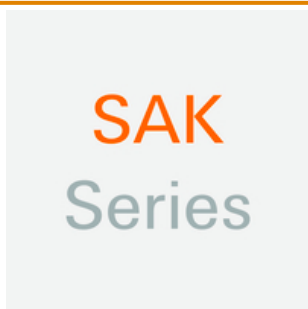

Villámmal ellátott figyelmeztetések növelik az emberek és gépek biztonságát. Ezeket akkor használják, amikor a külső feszültséget jelezni kell az alkalmazás során.

## Általános rendelési adatok

Típus	AD 4 SAK10	Változat
Rendelési szám	<a href="#">178600000</a>	Kapocsfedél, sárga, PVC, Magasság: 39.6 mm, Szélesség: 25 mm,
GTIN (EAN)	4008190068288	Mélység: 1 mm, HB
Qty.	50 Stück	

## Tartozékok

## SchT csoportos jelölőtartó



Az SchT 5 S csoportjelölő tartó közvetlenül felpattintható a TS 32 tartósínre (G-sín) vagy a TS 35 tartósínre (sorsorkapocssín). Emiatt a sorkapocs feliratozása a sorkapocstól és annak típusától függetlenül kialakítható. Az SchT 5 és SchT 5 S védelmét ESO 5, STR 5 védőszalagok biztosítják. Az SchT 7 egy elforgatható csoportos jelölő becsúsztható jelzőlapokhoz, mely minden további nélkül lehetővé teszi a kapocscsavar működtetését. Az SchT 7 tartalmazza az ESO 7, STR 7 védőszalagot, vagy DEK 5 védelmet. A becsúsztható címkék és védőszalagok a „Tartozékok” címszó alatt találhatók.

## Általános rendelési adatok

Típus	SCHT 7	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6517960000</a>	SCHT, Sorkapocs jelölő, 39.3 x 8 mm, Raszter mm-ben (P): 7.00
GTIN (EAN)	4008190001742	Weidmueller, fehér
Qty.	20 Stück	

## QL / SAKH 10

A csavarozható keresztösszekötők egyszerűen fel- és leszerelhetők. A nagy érintkezőfelületnek köszönhetően még nagyobb áramerősségek is maximálisan megbízható érintkezés mellett vihetők át.



## Általános rendelési adatok

Típus	QL 3 SAKH10	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6131500000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, szürke, 36 A,
GTIN (EAN)	4008190056490	Pólusszám: 3, Raszter mm-ben (P): 14.00, Szigetelt: Nem, Szélesség:
Qty.	50 Stück	26.8 mm
Típus	QL 2 SAKH10	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6131400000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, szürke, 36 A,
GTIN (EAN)	4008190114237	Pólusszám: 2, Raszter mm-ben (P): 14.00, Szigetelt: Nem, Szélesség:
Qty.	50 Stück	16.9 mm

## SAKS 4/35 USA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Egyedi felirat



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

Típus	DEK 5/6.5 MC SDR	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1609850000</a>	Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6.5 mm, Raszter mm-ben (P): 6.50
GTIN (EAN)	4008190456610	Weidmueller, Vevőspecifikus
Qty.	180 Stück	

## Vizsgálóaljzatok



Az adapterek és teszt dugók a sorkapcsok és a vizsgálóberendezések közötti elektromos csatlakozáshoz használatosak. Így elektromos érintkezés hozható létre vezetékhez, és a mérések könnyen elvégezhetők.

## Általános rendelési adatok

Típus	STB 13.5/D6/4/M4 SAKA10	Változat
Rendelési szám	<a href="#">135200000</a>	SAK sorozat, Aljzat
GTIN (EAN)	4008190172862	
Qty.	50 Stück	
Típus	STB 18/RSF1	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1286500000</a>	Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 15 mm, Mélység: 23 mm
GTIN (EAN)	4008190515591	
Qty.	20 Stück	



## SAKS 4/35 USA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Sárgaréz



A sárgaréz (például a rézötvezetek) pozitív jellemzőkkel bír az elektromos vezetőképesség terén, ugyanakkor a réznél erősebben ellenáll a mechanikai hatásoknak.

## Általános rendelési adatok

Típus	SA 3.00X10.00X1000 CUZN ...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6259800000</a>	Gyűjtő sín (kapocs), ezüst, Magasság: 1000 mm, Mélység: 3 mm,
GTIN (EAN)	4008190049300	Sárgaréz
Qty.	1 m	

## SAK-sorozat



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocs sínen és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

## Általános rendelési adatok

Típus	EW 35	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6383560000</a>	Végbak, bézs, TS 35, V-2, Wemid, Szélesség: 8.5 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190181314	
Qty.	50 Stück	

## SAKS 4/35 USA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## W-sorozat




Az áramkörök optikai elválasztására vagy a szomszédos keresztösszekötők elektromos szigetelésére elválasztólemezt használnak. A zárólemezzel ellentétben ennek alakja nagyobb lehet, mint a szomszédos sorkapcsok. Kisebb azonban nem lehet, különben az alkalmazásban szükséges légrések és kúszótávolságok nem tarthatók meg.

## Általános rendelési adatok

Típus	WTW EN	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1058800000</a>	Elválasztó lemez (kapocs), sötétbézs, Magasság: 86 mm, Szélesség: 3
GTIN (EAN)	4008190140175	mm, V-O, Wemid
Qty.	20 Stück	

## Réz

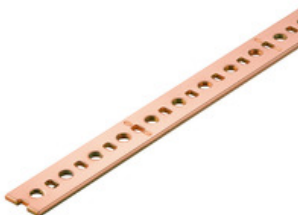

Az alkalmazott fémek közül a réznek van a legjobb elektromos vezetőképessége, ami a legmagasabb rövidzárlati ellenállást eredményezi. Ezért a réz gyűjtősín a legszélesebb körben használt változat.

## Általános rendelési adatok

Típus	NSCH 1M	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6280200000</a>	Gyűjtősín (kapocs), Natúr, Magasság: 15 mm, Mélység: 2 mm,
GTIN (EAN)	4008190012953	Vörösréz
Qty.	10 m	

## SAKS 4/35 USA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Szigetetlen



A szigetelés nélküli gyűjtősín-leágazókapcsok helytakarékos megoldást kínálnak a vezetékek gyűjtősínen történő csatlakoztatására.

## Általános rendelési adatok

Típus	ZB 4	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6316500000</a>	Húzókegyl (gyűjtősín), Húzókegyl, ezüst, 4 mm <sup>2</sup> , Szélesség: 5.3
GTIN (EAN)	4008190061999	mm, M 3, Acél
Qty.	50 Stück	
Típus	ZB 4/6	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6556700000</a>	Húzókegyl (gyűjtősín), Húzókegyl, ezüst, 4 mm <sup>2</sup> , Szélesség: 5.3
GTIN (EAN)	4008190188412	mm, M 3, Acél
Qty.	50 Stück	
Típus	ZBE 6	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6459500000</a>	Húzókegyl (gyűjtősín), Húzókegyl, ezüst, Szélesség: 8 mm, M 4,
GTIN (EAN)	4008190032692	Acél
Qty.	50 Stück	
Típus	ZB 16 ZKSC	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6316600000</a>	Húzókegyl (gyűjtősín), Húzókegyl, ezüst, 16 mm <sup>2</sup> , Szélesség: 10
GTIN (EAN)	4008190145989	mm, M 4, Acél
Qty.	50 Stück	
Típus	ZB 35/M6X16	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6266500000</a>	Húzókegyl (gyűjtősín), Húzókegyl, ezüst, 35 mm <sup>2</sup> , Szélesség: 14
GTIN (EAN)	4008190102814	mm, M 6, Acél
Qty.	20 Stück	

## Tartozékok

## DEK 5/6



## WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkötője biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elasztikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

## A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

## Általános rendelési adatok

Típus	DEK 5/6 MM WS	Változat
Rendelési szám	6007120000	Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6 mm, Weidmueller, fehér
GTIN (EAN)	4050118392104	
Qty.	600 Stück	

## Zárólemez



## Áram- és feszültségátalakítók huzalozása

Rugós és csavaros csatlakozástechnikával is kapható mérő-bontó sorkapcsaink kifinomult megoldást kínálnak az áramerősség, feszültség és teljesítmény méréséhez szükséges fontos átalakító áramkörök kiépítéséhez.

## Általános rendelési adatok

Típus	TW SAKB/C/T	Változat
Rendelési szám	6242920000	Elválasztó lemez (kapocs), bézs, Magasság: 75 mm, Szélesség: 3 mm,
GTIN (EAN)	4008190069933	V-2, PA 66
Qty.	20 Stück	

## SAKS 4/35 USA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Acél



Az acél DIN tartósínek a legelterjedtebb termékek a piacon. A fém DIN tartósínek között ezek a legkevésbé védettek a rövidzárlat ellen, hasonlóan a rozsdamentes acélhoz.

## Általános rendelési adatok

Típus	TS 32X15/LL 2M/ST/ZN	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6514400000</a>	Kalapsín, Tartozékok, Acél, galvanizált ónbevonat, passzívált,
GTIN (EAN)	4008190086152	Szélesség: 2000 mm, Magasság: 33 mm, Mélység: 15 mm, Rés
Qty.	2 m	szélesség: 5.20 mm, Rés hossz: 25.00 mm

## Mérőgyűrűk



A mérőgyűrűk a rosszul megválasztott biztosítékméret elleni védelmet szolgálják. Ezek egyszerűen az adott biztosítékalapba vannak behelyezve, és segítségükkel elkerülhető a nagyobb biztosítékok használata.

## Általános rendelési adatok

Típus	P 14/6 D01 GN SAKS4	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6328600000</a>	Biztosítóméretező gyűrű (kapocs), Magasság: 11 mm, Mélység: 10.5
GTIN (EAN)	4008190004248	mm, Alumínium, zöld
Qty.	50 Stück	
Típus	P 14/2 D01 RS SAKS4	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6138000000</a>	Biztosítóméretező gyűrű (kapocs), Magasság: 11 mm, Mélység: 10.5
GTIN (EAN)	4008190114664	mm, Alumínium, pink
Qty.	50 Stück	
Típus	P 14/4 D01 BR SAKS4	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6138100000</a>	Biztosítóméretező gyűrű (kapocs), Magasság: 11 mm, Mélység: 10.5
GTIN (EAN)	4008190077365	mm, Alumínium, barna
Qty.	50 Stück	
Típus	P 14/10 D01 RT SAKS4	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6328700000</a>	Biztosítóméretező gyűrű (kapocs), Magasság: 11 mm, Mélység: 10.5
GTIN (EAN)	4008190010294	mm, Alumínium, piros
Qty.	50 Stück	

## SAKS 4/35 USA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## QL rögzítőcsavarok



A csavarozható keresztösszekötők egyszerűen fel- és leszerelhetők. A nagy érintkezőfelületnek köszönhetően még nagyobb áramerősségek is maximálisan megbízható érintkezés mellett vihetők át.

## Általános rendelési adatok

Típus	SS M3 D 128-A 3	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6164400000</a>	Rögzítő alátét, Vörösréz
GTIN (EAN)	4008190035914	
Qty.	50 Stück	

## Üres



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

Típus	DEK 5/5 MC NE WS	Változat
Rendelési szám	<a href="#">609801044</a>	Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00
GTIN (EAN)	4008190397111	Weidmueller, fehér
Qty.	1 000 Stück	

## Tartozékok

## Vizsgálódugók




Az adapterek és teszt dugók a sorkapcsok és a vizsgálóberendezések közötti elektromos csatlakozáshoz használatosak. Így elektromos érintkezés hozható létre vezetékhez állapottban, és a mérések könnyen elvégezhetők.

## Általános rendelési adatok

Típus	PS 2.3 RT	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6180400000</a>	Tesztadapter (kapocs), 230 V, 20 mA
GTIN (EAN)	4008190060121	
Qty.	20 Stück	
Típus	PS 4 F.STB 4	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6299600000</a>	Tesztadapter (kapocs), 230 V
GTIN (EAN)	4008190074043	
Qty.	20 Stück	
Típus	PS 2.0 OR	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6293800000</a>	Tesztadapter (kapocs), 230 V, 20 mA
GTIN (EAN)	4008190042356	
Qty.	20 Stück	
Típus	ZS 2.3/4	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6249600000</a>	Dugasz (kapocs), Dugaszolható csatlakozás, piros, Csatlakozások száma: 1, V-2, Poliamid 66, Pólusszám: 4, Szélesség: 6.5 mm, Magasság: 6.5 mm
GTIN (EAN)	4008190022785	
Qty.	20 Stück	
Típus	FZS 2/4 RT/80 SAKT4	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1276300000</a>	Dugasz (kapocs), Dugaszolható csatlakozás, piros, 2 mm <sup>2</sup> , Csatlakozások száma: 2, Pólusszám: 1, Szélesség: 9 mm, Magasság: 9 mm
GTIN (EAN)	4008190026080	
Qty.	20 Stück	

## SAK-sorozat

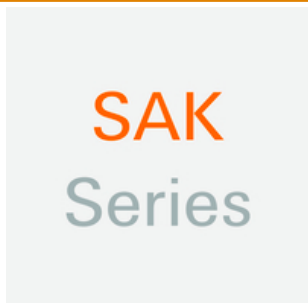

Az áramkörök optikai elválasztására vagy a szomszédos keresztösszekötők elektromos szigetelésére elválasztólemezt használnak. A zárólemezzel ellentétben ennek alakja nagyobb lehet, mint a szomszédos sorkapcsok. Kisebb azonban nem lehet, különben az alkalmazásban szükséges légrések és kúszótávolságok nem tarthatók meg.

## Általános rendelési adatok

Típus	TSCH 1	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6319160000</a>	Kis elválasztó (kapocs), PA 66, bézs, Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.: 100 °C
GTIN (EAN)	4008190097219	
Qty.	100 Stück	

## SAKS 4/35 USA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	TSCH 2	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6353660000</a>	Kis elválasztó (kapocs), PA 66, bézs, Folyamatos üzemi hőmérséklet.,
GTIN (EAN)	4008190128432	max.: 100 °C
Qty.	100 Stück	
Típus	TSCH 3 SAKD2.5 N	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6366860000</a>	Kis elválasztó (kapocs), PA 66, bézs, Folyamatos üzemi hőmérséklet.,
GTIN (EAN)	4008190010928	max.: 100 °C
Qty.	100 Stück	
Típus	TW AST1/PA HP/DBR/0.5	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6474700000</a>	Elválasztó lemez (kapocs), sötétbarna, Magasság: 65 mm, Szélesség:
GTIN (EAN)	4008190078508	0.5 mm, V-2
Qty.	20 Stück	
Típus	TSCH 4 AKZ4	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6363360000</a>	Kis elválasztó (kapocs), PA 66, bézs, Folyamatos üzemi hőmérséklet.,
GTIN (EAN)	4008190136680	max.: 100 °C
Qty.	100 Stück	
Típus	TSCH 6 DK1 S4	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6190260000</a>	Kis elválasztó (kapocs), PA 66, bézs, Folyamatos üzemi hőmérséklet.,
GTIN (EAN)	4008190051075	max.: 100 °C
Qty.	100 Stück	
Típus	TW DK4 HP/DBR/2	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6833500000</a>	Elválasztó lemez (kapocs), sötétbarna, Magasság: 65 mm, Szélesség:
GTIN (EAN)	4008190009052	2 mm, V-2, PA 66
Qty.	20 Stück	
Típus	TW 4 SAK4-10	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6130160000</a>	Elválasztó lemez (kapocs), bézs, Magasság: 50 mm, Szélesség: 1.5
GTIN (EAN)	4008190096335	mm, V-2, PA 66
Qty.	20 Stück	
Típus	TW SAKS2 HP/DBR/2	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6607000000</a>	Elválasztó lemez (kapocs), sötétbarna, Magasság: 80 mm, Szélesség:
GTIN (EAN)	4008190002732	2 mm, V-2, PA 66
Qty.	20 Stück	
Típus	TW 4 SAK4-10 BL	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6130180000</a>	Elválasztó lemez (kapocs), kék, Magasság: 50 mm, Szélesség: 1.5 mm,
GTIN (EAN)	4008190114138	V-2, PA 66
Qty.	20 Stück	



## Tartozékok

## Egyedi felirat



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

Típus	DEK 5/5 MC SDR	Változat
Rendelési szám	<a href="#">609810000</a>	Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00
GTIN (EAN)	4008190456597	Weidmueller, Vevőspecifikus
Qty.	200 Stück	

## 5x20



A túláram elleni védelem érdekében 5x20 mm-es, 100 mA és 6,3 A közötti olvadóbiztosíték-betéteket kínálunk.

## Általános rendelési adatok

Típus	G 20/2.50A/F	Változat
Rendelési szám	<a href="#">643100000</a>	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 2,5 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190085513	
Qty.	10 Stück	
Típus	G 20/1.00A/F	Változat
Rendelési szám	<a href="#">643070000</a>	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 1 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190093877	
Qty.	10 Stück	
Típus	G 20/0.20A/F	Változat
Rendelési szám	<a href="#">643040000</a>	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 0,2 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190152383	
Qty.	10 Stück	

## SAKS 4/35 USA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	G 20/0.25A/F	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6430500000</a>	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 0.25 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190153991	
Qty.	10 Stück	
Típus	G 20/6.30A/F	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6431400000</a>	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 6.3 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190086053	
Qty.	10 Stück	
Típus	G 20/0.63A/F	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6439000000</a>	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 0.63 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190131210	
Qty.	10 Stück	
Típus	G 20/0.50A/F	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6430600000</a>	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 0.5 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190046835	
Qty.	10 Stück	
Típus	G 20/4.00A/F	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6431200000</a>	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 4 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190022983	
Qty.	10 Stück	
Típus	G 20/1.60A/F	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6430800000</a>	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 1.6 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190031503	
Qty.	10 Stück	
Típus	G 20/0.10A/F	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6430300000</a>	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 0.1 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190077174	
Qty.	10 Stück	
Típus	G 20/2.00A/F	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6430900000</a>	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 2 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190123567	
Qty.	10 Stück	
Típus	G 20/5.00A/F	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6431300000</a>	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 5 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190185381	
Qty.	10 Stück	
Típus	G 20/3.15A/F	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6431100000</a>	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 3.15 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190012977	
Qty.	10 Stück	

## Tartozékok

## TS 32

TS 32

A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocsín és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

## Általános rendelési adatok

Típus	EWK 2	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6199360000</a>	Végbak, bézs, TS 32, V-0, Wemid, Szélesség: 15 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190023546	
Qty.	50 Stück	
Típus	EWK 1	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6206160000</a>	Végbak, bézs, TS 32, V-0, Wemid, Szélesség: 9 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190080020	
Qty.	50 Stück	
Típus	WEW 32/1	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1067600000</a>	Végbak, sötétbézs, TS 32, V-2, PA 66 GF 30, Szélesség: 12 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190099657	
Qty.	50 Stück	
Típus	EWK 1 ALT	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6495160000</a>	Végbak, bézs, TS 32, V-2, Poliamid 66, Szélesség: 8 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190160777	
Qty.	50 Stück	

## Fedélprofilok



A fedélprofilok védelmet nyújtanak a külső hatásoktól a sorkapcsok funkcionális területein vagy a támasztóbakokkal összefüggésben a teljes csatlakozósávon. Ezek nyújtanak védelmet az áramütéstől az áram alatt lévő részek véletlen megérintésekor működés közben vagy meghibásodás esetén.

## Általános rendelési adatok

Típus	ADP 2/HP2 1M	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6485300000</a>	SAK sorozat, Fedélprofil, Áttetsző, 1000 mm
GTIN (EAN)	4008190051716	
Qty.	1 m	

## Tartozékok

## DEK 5/8



## WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkötője biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elasztikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódhatnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

## A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

## Általános rendelési adatok

Típus	DEK 5/8 MM WS	Változat
Rendelési szám	<a href="#">4007130000</a>	Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 8 mm, Weidmueller, fehér
GTIN (EAN)	4050118392012	
Qty.	500 Stück	

## SAKS 4/35 USA

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Üres



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

Típus	DEK 5/6.5 MC NE WS	Változat
Rendelési szám	<a href="#">609840000</a>	Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6.5 mm, Raszter mm-ben (P): 6.50
GTIN (EAN)	4008190203429	Weidmueller, fehér
Qty.	900 Stück	

## QL / RSF1+2

A csavarozható keresztösszekötők egyszerűen fel- és leszerelhetők. A nagy érintkezőfelületnek köszönhetően még nagyobb áramerősségek is maximálisan megbízható érintkezés mellett vihetők át.



## Általános rendelési adatok

Típus	QL 2 RSF1+2	Változat
Rendelési szám	<a href="#">626740000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, szürke, 57 A,
GTIN (EAN)	4008190139988	Pólusszám: 2, Raszter mm-ben (P): 11.00, Szigetelt: Nem, Szélesség:
Qty.	50 Stück	18 mm
Típus	QL 3 RSF1+2	Változat
Rendelési szám	<a href="#">626750000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, szürke, 57 A,
GTIN (EAN)	4008190116835	Pólusszám: 3, Raszter mm-ben (P): 11.00, Szigetelt: Nem, Szélesség:
Qty.	50 Stück	29 mm
Típus	QL 4 RSF1+2	Változat
Rendelési szám	<a href="#">626760000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, szürke, 41 A,
GTIN (EAN)	4008190174859	Pólusszám: 4, Raszter mm-ben (P): 11.00, Szigetelt: Nem, Szélesség:
Qty.	50 Stück	40 mm

## SAKS 4/35 USA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	QL 10 RSF1+2	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6341700000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, szürke, 20 A,
GTIN (EAN)	4008190003173	Pólusszám: 10, Raszter mm-ben (P): 8.00, Szigetelt: Nem, Szélesség:
Qty.	20 Stück	106 mm

## Összekötőhüvelyek



## Általános rendelési adatok

Típus	VH 20/5/3.4	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6446100000</a>	Dummy biztosítóbetét
GTIN (EAN)	4008190519742	
Qty.	10 Stück	
Típus	VH 17.5/5/3.4	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6285200000</a>	Csatlakozóhüvely (kapocs), becsavart állapotban, Szélesség: 5 mm,
GTIN (EAN)	4008190054717	Magasság: 5 mm, Mélység: 17.5 mm, Pólusszám: 1, Vörösréz
Qty.	50 Stück	
Típus	VL 2 SAK6/10/SAKB	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6135900000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, szürke, 32 A,
GTIN (EAN)	4008190036409	Pólusszám: 2, Raszter mm-ben (P): 6.50, Szigetelt: Nem, Szélesség: 1.5
Qty.	50 Stück	mm
Típus	VL 2 SAK16/SAKA	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6135800000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, szürke, 57 A,
GTIN (EAN)	4008190132088	Pólusszám: 2, Raszter mm-ben (P): 12.00, Szigetelt: Nem, Szélesség: 8
Qty.	50 Stück	mm
Típus	VH 23/6/4.2 SAKA10	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6348700000</a>	Csatlakozóhüvely (kapocs), becsavart állapotban, Szélesség: 6,
GTIN (EAN)	4008190185923	Magasság: 6 mm, Mélység: 23 mm, Pólusszám: 1, Cu Zn
Qty.	50 Stück	
Típus	VH 12/4.9/3.3	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6249000000</a>	Csatlakozóhüvely (kapocs), becsavart állapotban, Szélesség: 4.9,
GTIN (EAN)	4008190129507	Magasság: 4.9 mm, Mélység: 12 mm, Vörösréz
Qty.	100 Stück	
Típus	VL 2 SAK6N/SAKT	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6194700000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, szürke, 32 A,
GTIN (EAN)	4008190148027	Pólusszám: 2, Raszter mm-ben (P): 8.00, Szigetelt: Nem, Szélesség: 7
Qty.	50 Stück	mm
Típus	VL 2 RSF 1+2	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6528400000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, szürke, 32 A,
GTIN (EAN)	4008190059095	Pólusszám: 2, Raszter mm-ben (P): 11.00, Szigetelt: Nem, Szélesség:
Qty.	10 Stück	19 mm

## SAKS 4/35 USA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	VH 13.6/6.3/4.3	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6299700000</a>	Csatlakozóhüvely (kapocs), becsavart állapotban, Szélesség: 7 mm,
GTIN (EAN)	4008190018313	Magasság: 7 mm, Mélység: 13.6 mm, Pólusszám: 1, Cu Zn
Qty.	50 Stück	
Típus	VH 19/5/3.4	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6285100000</a>	Csatlakozóhüvely (kapocs), becsavart állapotban, Szélesség: 5,
GTIN (EAN)	4008190189297	Magasság: 5 mm, Mélység: 17.5 mm, Pólusszám: 1, Cu Zn
Qty.	50 Stück	

## QL / SAKS

A csavarozható keresztösszekötők egyszerűen fel- és leszerelhetők. A nagy érintkezőfelületnek köszönhetően még nagyobb áramerősségek is maximálisan megbízható érintkezés mellett vihetők át.



## Általános rendelési adatok

Típus	QL 3 SAKS4	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6328100000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, szürke, 47 A,
GTIN (EAN)	4008190097639	Pólusszám: 3, Raszter mm-ben (P): 24.00, Szigetelt: Nem, Szélesség:
Qty.	20 Stück	58 mm
Típus	QL 2 SAKS1	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6191400000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, szürke, 47 A,
GTIN (EAN)	4008190123130	Pólusszám: 2, Raszter mm-ben (P): 13.00, Szigetelt: Nem, Szélesség:
Qty.	50 Stück	18.9 mm
Típus	QL 4 SAKS1	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6191600000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, szürke, 47 A,
GTIN (EAN)	4008190105518	Pólusszám: 4, Raszter mm-ben (P): 13.00, Szigetelt: Nem, Szélesség:
Qty.	20 Stück	44.7 mm
Típus	QL 10 SAKS2	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6338900000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, szürke, 36 A,
GTIN (EAN)	4008190105723	Pólusszám: 10, Raszter mm-ben (P): 10.00, Szigetelt: Nem, Szélesség:
Qty.	20 Stück	261.4 mm
Típus	QL 10 SAKS1	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6338800000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, szürke, 36 A,
GTIN (EAN)	4008190127039	Pólusszám: 10, Raszter mm-ben (P): 13.00, Szigetelt: Nem, Szélesség:
Qty.	20 Stück	122.1 mm
Típus	QL 10 SAKS4	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6339000000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, szürke, 47 A,
GTIN (EAN)	4008190025335	Pólusszám: 10, Raszter mm-ben (P): 10.00, Szigetelt: Nem, Szélesség:
Qty.	20 Stück	226 mm
Típus	QL 4 SAKS2	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6208000000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, szürke, 36 A,
GTIN (EAN)	4008190069100	Pólusszám: 4, Raszter mm-ben (P): 27.60, Szigetelt: Nem, Szélesség:
Qty.	20 Stück	95.8 mm

## SAKS 4/35 USA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	QL 2 SAKS2	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6207800000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, szürke, 36 A,
GTIN (EAN)	4008190144364	Pólusszám: 2, Raszter mm-ben (P): 27.60, Szigetelt: Nem, Szélesség:
Qty.	20 Stück	40.6 mm
Típus	QL 2 SAKS4	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6328000000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, szürke, 47 A,
GTIN (EAN)	4008190071165	Pólusszám: 2, Raszter mm-ben (P): 24.00, Szigetelt: Nem, Szélesség:
Qty.	20 Stück	34 mm
Típus	QL 3 SAKS1	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6191500000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, szürke, 47 A,
GTIN (EAN)	4008190036881	Pólusszám: 3, Raszter mm-ben (P): 13.00, Szigetelt: Nem, Szélesség:
Qty.	50 Stück	31.9 mm

## Üres



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

Típus	DEK 5/8 MC NE WS	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1856740000</a>	Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 8 mm, Raszter mm-ben (P): 8.00
GTIN (EAN)	4032248400850	Weidmueller, fehér
Qty.	800 Stück	



## SAKS 4/35 USA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Síntartó



## Általános rendelési adatok

Típus	SH 2	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6494920000</a>	Gyűjtősín-tartó, középsárga, 130 °C, Szélesség: 40 mm, V-0, KrG,
GTIN (EAN)	4008190007584	becsavart állapotban
Qty.	10 Stück	

## Jelölőtartó



A jelölőtartó lehetőséget kínál további, 5 vagy 5,1 mm beosztású standard jelölők beszerelésére. A sarkított tartók opcionálisan összekapcsolhatók, és a Klippon® Connect moduláris sorkapcsok valamennyi standard jelölőcsatornájába beszerelhetők. A szerelési jelölők típusa a rendeltetési jelöléshordozó adott tartozékai alatt található meg.

## Általános rendelési adatok

Típus	BZT 1 WS 10/5	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1805490000</a>	Tartozékok, Jelölőtartó
GTIN (EAN)	4032248270231	
Qty.	100 Stück	

Típus	BZT 1 ZA WS 10/5	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1805520000</a>	Tartozékok, Jelölőtartó
GTIN (EAN)	4032248270248	
Qty.	100 Stück	

## Tartozékok

## Egyedi felirat



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

Típus	DEK 5/6 MC SDR	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1609830000</a>	Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00
GTIN (EAN)	4008190456603	Weidmueller, Vevőspecifikus
Qty.	200 Stück	

## QL / SAKA

A csavarozható keresztösszekötők egyszerűen fel- és leszerelhetők. A nagy érintkezőfelületnek köszönhetően még nagyobb áramerősségek is maximálisan megbízható érintkezés mellett vihetők át.



## Általános rendelési adatok

Típus	QL 2 SAKA 10	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1335500000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, szürke, 32 A,
GTIN (EAN)	4008190099404	Pólusszám: 2, Raszter mm-ben (P): 12.00, Szigetelt: Nem, Szélesség:
Qty.	50 Stück	19.9 mm
Típus	QL 10 SAKA 10	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1338500000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, szürke, 57 A,
GTIN (EAN)	4008190063313	Pólusszám: 10, Raszter mm-ben (P): 6.00, Szigetelt: Nem, Szélesség:
Qty.	20 Stück	115.1 mm
Típus	QL 10 SAKB 10	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1338400000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, szürke, 36 A,
GTIN (EAN)	4008190139452	Pólusszám: 10, Raszter mm-ben (P): 6.00, Szigetelt: Nem, Szélesség:
Qty.	20 Stück	97 mm

## SAKS 4/35 USA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	QL 3 SAKA 10	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6135600000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, szürke, 36 A,
GTIN (EAN)	4008190032081	Pólusszám: 3, Raszter mm-ben (P): 12.00, Szigetelt: Nem, Szélesség:
Qty.	50 Stück	31.8 mm
Típus	QL 4 SAKA 10	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6135700000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, szürke, 36 A,
GTIN (EAN)	4008190118822	Pólusszám: 4, Raszter mm-ben (P): 12.00, Szigetelt: Nem, Szélesség:
Qty.	50 Stück	43.7 mm

## Szigetelt



A szigetelt gyűjtő sín-leágazókapcsok egyrészt biztonságot nyújtanak az ujjak számára, másrészt a színes szigetelés jelzi az adott potenciált, például a földvezeték vagy a PE vezetékét.

## Általános rendelési adatok

Típus	ZB 4/6K GE/GN	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6565460000</a>	Húzókeggyel (gyűjtő sín), Húzókeggyel, ezüst, Szélesség: 6 mm, M 3,
GTIN (EAN)	4008190032609	Acél
Qty.	50 Stück	
Típus	ZBE 6K BL	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6525980000</a>	Húzókeggyel (gyűjtő sín), Húzókeggyel, kék, 6 mm <sup>2</sup> , Szélesség: 8 mm,
GTIN (EAN)	4008190060886	M 4, Acél
Qty.	50 Stück	
Típus	ZB 4G GN/GE	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6322160000</a>	Húzókeggyel (gyűjtő sín), Húzókeggyel, ezüst, 4 mm <sup>2</sup> , Szélesség: 7.4
GTIN (EAN)	4008190014278	mm, M 3, Acél
Qty.	50 Stück	
Típus	ZB 16K SW	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6502810000</a>	Húzókeggyel (gyűjtő sín), Húzókeggyel, ezüst, Szélesség: 10 mm, M 4,
GTIN (EAN)	4008190332563	Acél
Qty.	50 Stück	
Típus	ZB 35K SW M6X16	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6502610000</a>	Húzókeggyel (gyűjtő sín), Húzókeggyel, ezüst, 35 mm <sup>2</sup> , Szélesség: 14
GTIN (EAN)	4008190332587	mm, M 6, Acél
Qty.	20 Stück	
Típus	ZBE 6K SW	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6525910000</a>	Húzókeggyel (gyűjtő sín), Húzókeggyel, fekete, 6 mm <sup>2</sup> , Szélesség: 8
GTIN (EAN)	4008190977054	mm, M 4, Acél
Qty.	50 Stück	
Típus	ZB 16K BL	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6502880000</a>	Húzókeggyel (gyűjtő sín), Húzókeggyel, ezüst, 16 mm <sup>2</sup> , Szélesség: 10
GTIN (EAN)	4008190014186	mm, M 4, Acél
Qty.	50 Stück	

A létrehozás dátuma 2024. augusztus 24. 18:39:54 CEST


A katalógus állapota 17.08.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## Tartozékok

Típus	ZB 4K SW	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6475310000</a>	Húzókegnyel (gyűjtősin), Húzókegnyel, fekete, Szélesség: 7 mm, M 3,
GTIN (EAN)	4008190008406	Acél
Qty.	50 Stück	
Típus	ZB 4K GE/GN	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6475360000</a>	Húzókegnyel (gyűjtősin), Húzókegnyel, ezüst, Szélesség: 6 mm, M 3,
GTIN (EAN)	4008190188047	Acél
Qty.	50 Stück	
Típus	ZBE 6K GE/GN	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6525960000</a>	Húzókegnyel (gyűjtősin), Húzókegnyel, sárga, zöld, 6 mm <sup>2</sup> , Szélesség:
GTIN (EAN)	4008190145026	8 mm, M 4, Acél
Qty.	50 Stück	
Típus	ZB 35K BL M6X16	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6502680000</a>	Húzókegnyel (gyűjtősin), Húzókegnyel, ezüst, 35 mm <sup>2</sup> , Szélesség: 14
GTIN (EAN)	4008190004385	mm, M 6, Acél
Qty.	20 Stück	
Típus	ZB 4K BL	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6475380000</a>	Húzókegnyel (gyűjtősin), Húzókegnyel, ezüst, 4 mm <sup>2</sup> , Szélesség: 6
GTIN (EAN)	4008190010942	mm, M 3, Acél
Qty.	50 Stück	
Típus	ZB 4/6K BL	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6565480000</a>	Húzókegnyel (gyűjtősin), Húzókegnyel, ezüst, Szélesség: 6 mm, M 3,
GTIN (EAN)	4008190086831	Acél
Qty.	50 Stück	
Típus	ZB 4K GG HENSEL	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1824560000</a>	Húzókegnyel (gyűjtősin), Húzókegnyel, ezüst, Szélesség: 6 mm, Acél
GTIN (EAN)	4032248330973	
Qty.	50 Stück	
Típus	ZB 4G BL	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6322180000</a>	Húzókegnyel (gyűjtősin), Húzókegnyel, ezüst, 4 mm <sup>2</sup> , Szélesség: 7.4
GTIN (EAN)	4008190050504	mm, M 3, Acél
Qty.	50 Stück	
Típus	ZB 35K GE/GN M6X16	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6502660000</a>	Húzókegnyel (gyűjtősin), Húzókegnyel, ezüst, 35 mm <sup>2</sup> , Szélesség: 14
GTIN (EAN)	4008190052294	mm, M 6, Acél
Qty.	20 Stück	
Típus	ZB 16K GE/GN	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6502860000</a>	Húzókegnyel (gyűjtősin), Húzókegnyel, ezüst, 16 mm <sup>2</sup> , Szélesség: 10
GTIN (EAN)	4008190188795	mm, M 4, Acél
Qty.	50 Stück	
Típus	ZB 4G SW	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6322110000</a>	Húzókegnyel (gyűjtősin), Húzókegnyel, ezüst, 4 mm <sup>2</sup> , Szélesség: 7.4
GTIN (EAN)	4008190189310	mm, M 3, Acél
Qty.	50 Stück	

## Tartozékok

## E 16

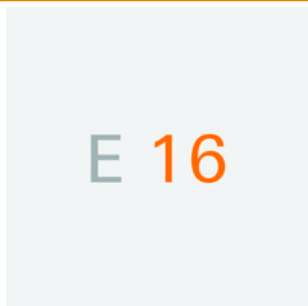

A Weidmüller E 16-as kivitelezésű, 10 A és 25 A közötti NEOZED biztosítékokat kínál.

## Általános rendelési adatok

Típus	E 16/20A BL TNDZ	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6208700000</a>	Aktív komponensek, Olvadóbiztosíték-betét
GTIN (EAN)	4008190044886	
Qty.	25 Stück	
Típus	E 16/25A GE TNDZ	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6208800000</a>	Aktív komponensek, Olvadóbiztosíték-betét
GTIN (EAN)	4008190037314	
Qty.	25 Stück	
Típus	E 16/16A GR TNDZ	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6208600000</a>	Aktív komponensek, Olvadóbiztosíték-betét
GTIN (EAN)	4008190015121	
Qty.	25 Stück	
Típus	E 16/10A RT TNDZ	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6208500000</a>	Aktív komponensek, Olvadóbiztosíték-betét
GTIN (EAN)	4008190067120	
Qty.	25 Stück	

## Réz



Az alkalmazott fémek közül a réznek van a legjobb elektromos vezetőképessége, ami a legmagasabb rövidzárlati ellenállást eredményezi. Ezért a réz gyűjtősín a legszélesebb körben használt változat.

## Általános rendelési adatok

Típus	SSCH 7.3X1.2X1000	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1071200000</a>	Gyűjtősín (kapocs), ezüst, Magasság: 1000 mm, Mélység: 1.2 mm,
GTIN (EAN)	4008190279172	Vörösréz
Qty.	1 m	
Típus	SSCH 10X3X1000 CU/SN	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6348900000</a>	Gyűjtősín (kapocs), ezüst, Magasság: 1000 mm, Mélység: 3 mm,
GTIN (EAN)	4008190024802	Vörösréz
Qty.	1 m	

## SAKS 4/35 USA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	SSCH 6X6X1000 CU/SN	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6571300000</a>	Gyűjtő sín (kapocs), ezüst, Magasság: 1000 mm, Mélység: 6 mm,
GTIN (EAN)	4008190015039	Vörösréz
Qty.	1 m	

Típus	SSCH 15X6X1000 CU/SN	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6357400000</a>	Gyűjtő sín (kapocs), ezüst, Magasság: 1000 mm, Mélység: 6 mm,
GTIN (EAN)	4008190169572	Vörösréz
Qty.	1 m	

## Biztosítéktartó



A SIHA biztosítótartó gyorsan át tudja változtatni a bontókapcsot biztosító csapoccsá: egyszerűen távolítsa el a leválasztó kart, és csatlakoztassa a biztosíték egységet.

## Általános rendelési adatok

Típus	SK G20/SAKS1	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6282100000</a>	Csavaros zárósapka (kapocs)
GTIN (EAN)	4008190004606	
Qty.	20 Stück	

Típus	SK E16/SAKS2	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6284110000</a>	Csavaros zárósapka (kapocs)
GTIN (EAN)	4008190006204	
Qty.	25 Stück	

Típus	SK E14 SAKS4	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6339410000</a>	Csavaros zárósapka (kapocs)
GTIN (EAN)	4008190032104	
Qty.	20 Stück	

Típus	SK SAKS1/G25	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6282000000</a>	Csavaros zárósapka (kapocs)
GTIN (EAN)	4008190078492	
Qty.	20 Stück	

Típus	SK E18 SAKS5	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6359310000</a>	Csavaros zárósapka (kapocs)
GTIN (EAN)	4008190002121	
Qty.	20 Stück	

## SAKS 4/35 USA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## SAK-sorozat

SAK  
Series

A véglapok a végbak előtt lévő utolsó moduláris kapocs nyitott oldalára vannak felszerelve. A véglap használata biztosítja a moduláris kapocs működését és a meghatározott névleges feszültséget. A véglap biztosítja, hogy ne lehessen hozzáérni az áram alatt lévő részekhez, és így a kapocs védelmet biztosítson az ujjak számára.

## Általános rendelési adatok

Típus	AP SAK35/TW SAK16 BL	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6303680000</a>	Véglemez (kapcsok), kék, Magasság: 58 mm, Szélesség: 1.5 mm, V-2,
GTIN (EAN)	4008190025199	PA 66
Qty.	10 Stück	
Típus	AP SAK4-10 DB	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6105100000</a>	Véglemez (kapcsok), sötétbézs, Magasság: 40 mm, Szélesség: 1.5
GTIN (EAN)	4008190394875	mm, V-0, Wemid
Qty.	20 Stück	
Típus	AP SAKS1+3 KRG/DB	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6119130000</a>	Véglemez (kapcsok), sötétbézs, Magasság: 54 mm, Szélesség: 3 mm,
GTIN (EAN)	4008190099763	V-0, KrG
Qty.	20 Stück	
Típus	AP SAK4-10	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6117960000</a>	Véglemez (kapcsok), bézs, Magasság: 40 mm, Szélesség: 1.5 mm,
GTIN (EAN)	4008190081485	V-2, PA 66
Qty.	20 Stück	
Típus	AP SAK4-10 KRG/BL	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6117970000</a>	Véglemez (kapcsok), kék, Magasság: 40 mm, Szélesség: 1.5 mm, V-0,
GTIN (EAN)	4008190049607	KrG
Qty.	20 Stück	
Típus	AP SAKA KRG	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6134220000</a>	Véglemez (kapcsok), sötétbézs, sárga, Magasság: 82 mm, Szélesség:
GTIN (EAN)	4008190167943	3 mm, V-0, KrG
Qty.	20 Stück	
Típus	AP SAK4-10 KRG	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6117920000</a>	Véglemez (kapcsok), sötétbézs, sárga, Magasság: 40 mm, Szélesség:
GTIN (EAN)	4008190135904	1.5 mm, V-0, KrG
Qty.	20 Stück	
Típus	AP RSF1 KRG	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6270420000</a>	Véglemez (kapcsok), középsárga, Magasság: 50 mm, Szélesség: 3
GTIN (EAN)	4008190099107	mm, V-0, KrG
Qty.	10 Stück	
Típus	AP SAKS1+3 KRG	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6191320000</a>	Véglemez (kapcsok), sötétbézs, sárga, Magasság: 54 mm, Szélesség:
GTIN (EAN)	4008190031688	3 mm, V-0, KrG
Qty.	20 Stück	
Típus	AP SAK4-10 BL	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6117980000</a>	Véglemez (kapcsok), kék, Magasság: 40 mm, Szélesség: 1.5 mm, V-2,
GTIN (EAN)	4008190171087	PA 66
Qty.	20 Stück	

A létrehozás dátuma 2024. augusztus 24. 18:39:54 CEST

A katalógus állapota 17.08.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## SAKS 4/35 USA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	AP SAKB/C/T KRG	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6146720000</a>	Véglemez (kapcsok), sötétbézs, sárga, Magasság: 65 mm, Szélesség:
GTIN (EAN)	4008190027995	3 mm, V-0, KrG
Qty.	20 Stück	
Típus	AP SAK35/TW SAK16	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6303660000</a>	Véglemez (kapcsok), bézs, Magasság: 58 mm, Szélesség: 1.5 mm,
GTIN (EAN)	4008190110765	V-2, PA 66
Qty.	10 Stück	
Típus	AP SAK4-10 RT	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6117900000</a>	Véglemez (kapcsok), piros, Magasság: 40 mm, Szélesség: 1.5 mm,
GTIN (EAN)	4008190125059	V-2, PA 66
Qty.	20 Stück	
Típus	AP KSKM	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6509630000</a>	SAK sorozat, Véglap, 1.5 mm, bézs, Közvetlen rögzítés
GTIN (EAN)	4008190456771	
Qty.	20 Stück	
Típus	AP SAK4-10 I	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6117910000</a>	Véglemez (kapcsok), Világosszürke, Magasság: 40 mm, Szélesség: 1.5
GTIN (EAN)	4008190183707	mm, V-2, PA 66
Qty.	20 Stück	

## 6.3x32

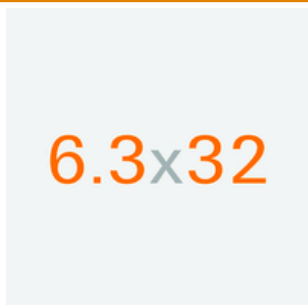

A túláram elleni védelem érdekében 6,3x32 mm-es, 500 mA és 12,5 A közötti olvadóbiztosíték-betéteket kínálunk.

## Általános rendelési adatok

Típus	VH 25.4/6.3/4.3	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6446200000</a>	Dummy biztosítóbetét
GTIN (EAN)	4008190519759	
Qty.	10 Stück	



## SAKS 4/35 USA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Lapos csavarhúzó



Hornycsavarhúzó lekerekített pengével SD DIN 5265, ISO 2380/2, behajtó a DIN 5264, ISO 2380/1 szerint. Chrom Top hegy, SoftFinish markolat

## Általános rendelési adatok

Típus	SDS 1.0X5.5X150	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6008350000</a>	Csavarhúzó, Csavarhúzó
GTIN (EAN)	4032248056316	
Qty.	1 Stück	

## Plus



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

Típus	DEK 5/8 PLUS MC NE WS	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1046350000</a>	Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 8 mm, Raszter mm-ben (P): 8.00
GTIN (EAN)	4032248782055	Weidmueller, fehér
Qty.	800 Stück	

## SAKS 4/35 USA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Egyéb



Termékeink könnyű kezelése és kiegészítése érdekében rögzítők széles választékát kínáljuk. A különféle szerszámoktól kezdve a szigetelőhüvelyekig és különböző csavarokig, komponenseink a legapróbb részletekig illeszkednek egymáshoz, és lehetővé teszik a megfelelő szabványoknak és védelmi előírásoknak megfelelő összeszerelést.

## Általános rendelési adatok

Típus	SS M4 D 128-A 4	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6136400000</a>	Rögzítő alátét, Vörösréz
GTIN (EAN)	4008190118143	
Qty.	100 Stück	

## QL/SAK 10

A csavarozható keresztösszekötők egyszerűen fel- és leszerelhetők. A nagy érintkezőfelületnek köszönhetően még nagyobb áramerősségek is maximálisan megbízható érintkezés mellett vihetők át.



## Általános rendelési adatok

Típus	QL 2 SAKB10	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6114100000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, szürke, 36 A,
GTIN (EAN)	4008190056605	Pólusszám: 2, Raszter mm-ben (P): 10.00, Szigetelt: Nem, Szélesség:
Qty.	100 Stück	17 mm

## Tartozékok

## 5x25

A túláram elleni védelem érdekében 5x25 mm-es, 250 mA és 6,3 A közötti olvadóbiztosíték-betéteket kínálunk.

5x25

## Általános rendelési adatok

Típus	G 25/1.00A/M RT	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6265800000</a>	Miniatűr biztosító, közepes késleltetés, 1 A, G-Si. 5 x 25
GTIN (EAN)	4008190141660	
Qty.	10 Stück	
Típus	G 25/0.80A/M GR	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6646400000</a>	Miniatűr biztosító, közepes késleltetés, 0,8 A, G-Si. 5 x 25
GTIN (EAN)	4008190060794	
Qty.	10 Stück	
Típus	G 25/0.50A/M WS	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6510300000</a>	Miniatűr biztosító, közepes késleltetés, 0,5 A, G-Si. 5 x 25
GTIN (EAN)	4008190018368	
Qty.	10 Stück	
Típus	G 25/2.00A/F BL	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6192700000</a>	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 2 A, G-Si. 5 x 25
GTIN (EAN)	4008190176402	
Qty.	10 Stück	
Típus	G 25/6.30A/F GN	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6192900000</a>	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 6,3 A, G-Si. 5 x 25
GTIN (EAN)	4008190135461	
Qty.	10 Stück	
Típus	G 25/4.00A/F BR	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6192800000</a>	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 4 A, G-Si. 5 x 25
GTIN (EAN)	4008190115319	
Qty.	10 Stück	
Típus	G 25/0.25A/M GE	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6546900000</a>	Miniatűr biztosító, közepes késleltetés, 0,25 A, G-Si. 5 x 25
GTIN (EAN)	4008190097370	
Qty.	10 Stück	
Típus	G 25/10.0A/M RT	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6193100000</a>	Miniatűr biztosító, közepes késleltetés, 10 A, G-Si. 5 x 25
GTIN (EAN)	4008190023799	
Qty.	10 Stück	

## SAKS 4/35 USA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Acél



Az acél és rozsdamentes acél gyűjtősínek a legerősebbek a fém gyűjtősínek közül, és ezeket olyan alkalmazásokban használják, amelyekben a rövidzárlati ellenállás csak másodlagos szerepet játszik.

## Általános rendelési adatok

Típus	ESCH 1 M	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6280300000</a>	Gyűjtő sín (kapocs), ezüst, Magasság: 12 mm, Mélység: 2 mm, Acél
GTIN (EAN)	4008190143053	
Qty.	10 m	

## Csavarok



A sorkapcsoktól vagy a tartozékoktól függően különböző csavartípusokat kínálunk kiegészítő elemként vagy cserelakatrészként.

## Általános rendelési adatok

Típus	BFSC M4X20	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6362800000</a>	Rögzítőcsavar (kapocs), 4.00 mm, Acél, Mélység: 7 mm, Szélesség: 7 mm, Magasság: 20 mm
GTIN (EAN)	4008190114053	
Qty.	100 Stück	
Típus	BFSC M4X30	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6267100000</a>	Rögzítőcsavar (kapocs), 4.00 mm, Acél, Mélység: 7 mm, Szélesség: 7 mm, Magasság: 30 mm
GTIN (EAN)	4008190187897	
Qty.	50 Stück	
Típus	KISC M3X6 SAKS1	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6346200000</a>	Húzókegyel, Rögzítőcsavar, Acél
GTIN (EAN)	4008190175658	
Qty.	100 Stück	
Típus	BFSC M3X22 PA/RT	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6128900000</a>	Rögzítőcsavar (kapocs), 3.00 mm, Poliamid 66, Mélység: 4.8 mm, Szélesség: 4.8 mm, Magasság: 22 mm
GTIN (EAN)	4008190084158	
Qty.	100 Stück	
Típus	BFSC M4X9T	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6103300000</a>	Rögzítőcsavar (kapocs), 4.00 mm, Acél, Mélység: 7 mm, Szélesség: 7 mm, Magasság: 9 mm
GTIN (EAN)	4008190023348	
Qty.	100 Stück	

## SAKS 4/35 USA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	BFSC M3X25	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6292500000</a>	Rögzítőcsavar (kapocs), 3.00 mm, Acél, Mélység: 4.8 mm, Szélesség:
GTIN (EAN)	4008190177027	4.8 mm, Magasság: 25 mm
Qty.	100 Stück	

## Egyedi felirat



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

Típus	DEK 5/8 PLUS MC SDR	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1046370000</a>	Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 8 mm, Raszter mm-ben (P): 8.00
GTIN (EAN)	4032248782079	Weidmueller, Vevőspecifikus
Qty.	160 Stück	
Típus	DEK 5/8 MC SDR	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1856750000</a>	Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 8 mm, Raszter mm-ben (P): 8.00
GTIN (EAN)	4032248400867	Weidmueller, Vevőspecifikus
Qty.	160 Stück	

## Tartozékok

## Szigetelősapkák



A gyűjtősín-leágazókapcsokhoz való tartozékainkkal gyorsan és egyszerűen szigetelheti a leágazókapcsokat, valamint a színkódolásnak köszönhetően láthatja a potenciált.

## Általános rendelési adatok

Típus	IK 6 GG ZBE6K	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6526060000</a>	Takarófedél (kapocs), Acél
GTIN (EAN)	4008190128647	
Qty.	50 Stück	
Típus	IK 35/ZB35 BL	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6502780000</a>	Érintkező (gyűjtősínes csatlakozó)
GTIN (EAN)	4008190141455	
Qty.	50 Stück	
Típus	IK 4 GG ZB4	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6475460000</a>	Takarófedél (kapocs), Poliamid 66
GTIN (EAN)	4008190065348	
Qty.	50 Stück	
Típus	IK 16/ZB16 BL	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6502980000</a>	Érintkező (gyűjtősínes csatlakozó)
GTIN (EAN)	4008190159696	
Qty.	50 Stück	
Típus	IK 4 BL ZB4	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6475480000</a>	Érintkező (gyűjtősínes csatlakozó)
GTIN (EAN)	4008190145668	
Qty.	50 Stück	
Típus	IK 16/ZB16 GG	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6502960000</a>	Takarófedél (kapocs), Poliamid 66
GTIN (EAN)	4008190113438	
Qty.	50 Stück	

## SAKS 4/35 USA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Q / SAK



A csavarozható keresztösszekötők egyszerűen fel- és leszerelhetők. A nagy érintkezőfelületnek köszönhetően még nagyobb áramerősségek is maximálisan megbízható érintkezés mellett vihetők át.

## Általános rendelési adatok

Típus	Q 2 SAK10	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6457100000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, szürke, 57 A,
GTIN (EAN)	4008190103545	Pólusszám: 2, Raszter mm-ben (P): 9.90, Szigetelt: Nem, Szélesség:
Qty.	50 Stück	16.9 mm
Típus	Q 10 SAK10	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6457400000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, szürke, 57 A,
GTIN (EAN)	4008190016166	Pólusszám: 10, Raszter mm-ben (P): 9.90, Szigetelt: Nem, Szélesség:
Qty.	20 Stück	96.1 mm
Típus	Q 3 SAK10	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6457200000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, szürke, 57 A,
GTIN (EAN)	4008190135379	Pólusszám: 3, Raszter mm-ben (P): 9.90, Szigetelt: Nem, Szélesség:
Qty.	50 Stück	26.8 mm
Típus	Q 4 SAK10	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6457300000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, szürke, 57 A,
GTIN (EAN)	4008190129750	Pólusszám: 4, Raszter mm-ben (P): 9.90, Szigetelt: Nem, Szélesség:
Qty.	50 Stück	36.7 mm