

SAKS 1/35/G25 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image



A kép illusztráció

Egyes alkalmazásokban hasznos, ha az átmenő csatlakozást külön biztosítóval védjük. A biztosítós sorkapcsok a sorkapocs alsó részéből és egy biztosítóbetét-tartóból állnak. A biztosítók lehetnek elforduló biztosítókarok, dugaszolható biztosítótartók, becsavarható tartók és lapos dugaszolható biztosítók.

Általános rendelési adatok

Változat	Biztosítós sorkapcsok, Csavaros csatlakozás, sötétbézs, 10 mm ² , 10 A, 500 V, Csatlakozások száma: 2, Szintek száma: 1, TS 35, V-0, 5VA, KrG, G-Si. 5 x 25
Rendelési szám	0501500000
Típus	SAKS 1/35/G25 DB
GTIN (EAN)	4008190200367
Qty.	20 Stück

A létrehozás dátuma 2024. július 22. 12:00:40 CEST

A katalógus állapota 13.07.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

SAKS 1/35/G25 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	53 mm	Mélység (coll)	2,087 inch
Magasság	54 mm	Magasság (coll)	2,126 inch
Szélesség	13 mm	Szélesség (coll)	0,512 inch
Nettó tömeg	38,8 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...55 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-60 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	130 °C		

Anyag adatok

Anyag	KrG	Szín	sötétbézs
UL 94 éghetőségi osztály	V-0, 5VA		

Rendszer specifikációk

Változat	Csavaros csatlakozás, Biztosítóelem, Egyik oldalon szabad vég	Véglap szükséges	Igen
Potenciálok száma	1	Szintek száma	1
Rögzítési pontok száma szintenként	2	Potenciálok száma szintenként	1
Keresztkötött szintek belül	Nem	PE-csatlakozás	Nem
Sín	TS 35	N funkció	Nem
PE működés	Nem	PEN funkció	Nem

Biztosítások

Biztosítéktartó (biztosítékfoglaló)	csavaros rögzítéshez	Kijelző	Neon lámpa
Olvadóbiztosíték-betét	G-Si. 5 x 25	Visszajelző feszültségének típusa	AC/DC
Üzemi feszültség, max.	500 V		

CSA névleges adatok

C feszültség nagyság (CSA)	600 V	C áram nagyság (CSA)	10 A
Tanúsítvány száma (CSA)	12400-198	Vezeték keresztmetszet, max. (CSA)	10 AWG
Vezeték keresztmetszet, min. (CSA)	26 AWG		

Kiegészítő műszaki adatok

Felszerelés típusa	Felpattintható	Hasonló kapcsok száma	1
Nyitott oldala	jobb	Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat	Nem
Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés		

Kijelző elem

Visszajelző feszültségének típusa	AC/DC
-----------------------------------	-------

SAKS 1/35/G25 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Névleges adatok

Névleges keresztmetszet	10 mm ²	Névleges feszültség	500 V
Névleges DC feszültség	500 V	Névleges áram	10 A
Áram maximum vezetékknál	10 A	Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x szerint	0,56 mΩ
Névleges lököfeszültség	6 kV	Teljesítményveszteség az IEC 60947-7-x szerint	1,82 W
Szennyezés súlyossága	3		

Rögzíthető vezetékek (kiegészítő csatlakozás)

Csatlakozás típusa, kiegészítő csatlakozás	Csavaros csatlakozás	Vezeték-keresztmetszet, flexibilis és műanyag gallér DIN 46228/1, további csatlakozás, max.	10 mm ²
--	----------------------	---	--------------------

Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

Biztosítócsavar	M 4	Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás
Csatlakozás típusa 2	Csavaros csatlakozás	Csatlakozási irány	oldalt
Csatlakozások száma	2	Csupaszolási hossz	12 mm
Kés mérete	1,0 x 5,5 mm	Meghúzási nyomaték, max.	2,4 Nm
Meghúzási nyomaték, min.	1,2 Nm	Mérőeszköz, IEC 60947-1	B6
Nyomaték nagysága DMS elektromos csavarhúzóval	4	Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.	16 mm ²
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.	0,13 mm ²	Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min.	0,5 mm ²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 10	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.	AWG 26
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.	10 mm ²	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.	0,5 mm ²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max.	10 mm ²	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max.	10 mm ²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min.	1,5 mm ²	Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás	16 mm ²
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, min. névleges csatlakozás	0,5 mm ²		

UL névleges adatok

C feszültség nagyság (UR)	600 V	C áram nagyság (UR)	6.3 A
Tanúsítvány száma (UR)	E60693	Vezetékméret, gyári vezetékezés, max. (UR)	8 AWG
Vezetékméret, gyári vezetékezés, min. (UR)	26 AWG	Vezetékméret, terepi vezetékezés, max. (UR)	10 AWG
Vezetékméret, terepi vezetékezés, min. (UR)	22 AWG		

Általános

Sín	TS 35	Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 10	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.	AWG 26

SAKS 1/35/G25 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Besorolások

ETIM 6.0	EC000899	ETIM 7.0	EC000899
ETIM 8.0	EC000899	ETIM 9.0	EC000899
ECLASS 9.0	27-14-11-16	ECLASS 9,1	27-14-11-16
ECLASS 10.0	27-14-11-16	ECLASS 11.0	27-14-11-16
ECLASS 12.0	27-14-11-16	ECLASS 13.0	27-25-01-13

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	/
RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül

Fontos megjegyzés

Termékinformáció	A feszültség függ a kiválasztott biztosítéktól vagy a kiválasztott jelzőfénytől
------------------	---

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (UR)	E60693

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	Lloyds Register Certificate
User Documentation	StorageConditionsTerminalBlocks
Katalógusok	Catalogues in PDF-format

SAKS 1/35/G25 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rajzok

SAKS 1/35/G25 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Egyedi felirat



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	DEK 5/6.5 MC SDR	Változat
Rendelési szám	1609850000	Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6.5 mm, Raszter mm-ben (P): 6.50
GTIN (EAN)	4008190456610	Weidmueller, Vevőspecifikus
Qty.	180 Stück	

Jelölőtartó



A jelölőtartó lehetőséget kínál további, 5 vagy 5,1 mm beosztású standard jelölők beszerelésére. A sarkított tartók opcionálisan összekapcsolhatók, és a Klippon® Connect moduláris sorkapcsok valamennyi standard jelölőcsatornájába beszerelhetők. A szerelési jelölők típusa a rendeltetési jelöléshordozó adott tartozékai alatt található meg.

Általános rendelési adatok

Típus	BZT 1 WS 10/5	Változat
Rendelési szám	1805490000	Tartozékok, Jelölőtartó
GTIN (EAN)	4032248270231	
Qty.	100 Stück	

Típus	BZT 1 ZA WS 10/5	Változat
Rendelési szám	1805520000	Tartozékok, Jelölőtartó
GTIN (EAN)	4032248270248	
Qty.	100 Stück	

SAKS 1/35/G25 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

SAK-sorozat

SAK
Series

Villámmal ellátott figyelmeztetések növelik az emberek és gépek biztonságát. Ezeket akkor használják, amikor a külső feszültséget jelezni kell az alkalmazás során.

Általános rendelési adatok

Típus	AD 4 SAK10	Változat
Rendelési szám	6178600000	Kapocsfedél, sárga, PVC, Magasság: 39.6 mm, Szélesség: 25 mm,
GTIN (EAN)	4008190068288	Mélység: 1 mm, HB
Qty.	50 Stück	

QL / SAKA

A csavarozható keresztösszekötők egyszerűen fel- és leszerelhetők. A nagy érintkezőfelületnek köszönhetően még nagyobb áramerősségek is maximálisan megbízható érintkezés mellett vihetők át.



Általános rendelési adatok

Típus	QL 10 SAKA10	Változat
Rendelési szám	6338500000	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, szürke, 57 A,
GTIN (EAN)	4008190063313	Pólusszám: 10, Raszter mm-ben (P): 6.00, Szigetelt: Nem, Szélesség:
Qty.	20 Stück	115.1 mm
Típus	QL 10 SAKB10	Változat
Rendelési szám	6338400000	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, szürke, 36 A,
GTIN (EAN)	4008190139452	Pólusszám: 10, Raszter mm-ben (P): 6.00, Szigetelt: Nem, Szélesség:
Qty.	20 Stück	97 mm
Típus	QL 2 SAKA10	Változat
Rendelési szám	6135500000	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, szürke, 32 A,
GTIN (EAN)	4008190099404	Pólusszám: 2, Raszter mm-ben (P): 12.00, Szigetelt: Nem, Szélesség:
Qty.	50 Stück	19.9 mm
Típus	QL 3 SAKA10	Változat
Rendelési szám	6135600000	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, szürke, 36 A,
GTIN (EAN)	4008190032081	Pólusszám: 3, Raszter mm-ben (P): 12.00, Szigetelt: Nem, Szélesség:
Qty.	50 Stück	31.8 mm
Típus	QL 4 SAKA10	Változat
Rendelési szám	6135700000	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, szürke, 36 A,
GTIN (EAN)	4008190118822	Pólusszám: 4, Raszter mm-ben (P): 12.00, Szigetelt: Nem, Szélesség:
Qty.	50 Stück	43.7 mm

SAKS 1/35/G25 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Üres



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	DEK 5/6.5 MC NE WS	Változat
Rendelési szám	1609840000	Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6.5 mm, Raszter mm-ben (P): 6.50
GTIN (EAN)	4008190203429	Weidmueller, fehér
Qty.	900 Stück	

5x20



A túláram elleni védelem érdekében 5x20 mm-es, 100 mA és 6,3 A közötti olvadóbiztosíték-betéteket kínálunk.

Általános rendelési adatok

Típus	G 20/2.00A/F	Változat
Rendelési szám	6430900000	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 2 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190123567	
Qty.	10 Stück	
Típus	G 20/0.63A/F	Változat
Rendelési szám	6439000000	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 0.63 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190131210	
Qty.	10 Stück	
Típus	G 20/1.60A/F	Változat
Rendelési szám	6430800000	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 1.6 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190031503	
Qty.	10 Stück	

A létrehozás dátuma 2024. július 22. 12:00:40 CEST

A katalógus állapota 13.07.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

SAKS 1/35/G25 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	G 20/3.15A/F	Változat
Rendelési szám	6431100000	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 3.15 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190012977	
Qty.	10 Stück	
Típus	G 20/0.50A/F	Változat
Rendelési szám	6430600000	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 0.5 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190046835	
Qty.	10 Stück	
Típus	G 20/4.00A/F	Változat
Rendelési szám	6431200000	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 4 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190022983	
Qty.	10 Stück	
Típus	G 20/6.30A/F	Változat
Rendelési szám	6431400000	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 6.3 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190086053	
Qty.	10 Stück	
Típus	G 20/0.10A/F	Változat
Rendelési szám	6430300000	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 0.1 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190077174	
Qty.	10 Stück	
Típus	G 20/2.50A/F	Változat
Rendelési szám	6431000000	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 2.5 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190085513	
Qty.	10 Stück	
Típus	G 20/0.25A/F	Változat
Rendelési szám	6430500000	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 0.25 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190153991	
Qty.	10 Stück	
Típus	G 20/1.00A/F	Változat
Rendelési szám	6430700000	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 1 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190093877	
Qty.	10 Stück	
Típus	G 20/5.00A/F	Változat
Rendelési szám	6431300000	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 5 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190185381	
Qty.	10 Stück	
Típus	G 20/0.20A/F	Változat
Rendelési szám	6430400000	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 0.2 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190152383	
Qty.	10 Stück	

SAKS 1/35/G25 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

E 16

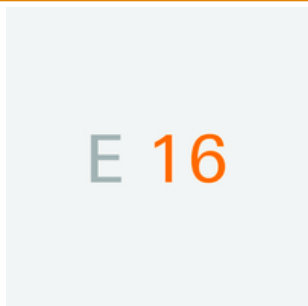


A Weidmüller E 16-as kivitelezésű, 10 A és 25 A közötti NEOZED biztosítékokat kínál.

Általános rendelési adatok

Típus	E 16/10A RT TNDZ	Változat
Rendelési szám	6208500000	Aktív komponensek, Olvadóbiztosíték-betét
GTIN (EAN)	4008190067120	
Qty.	25 Stück	
Típus	E 16/25A GE TNDZ	Változat
Rendelési szám	6208800000	Aktív komponensek, Olvadóbiztosíték-betét
GTIN (EAN)	4008190037314	
Qty.	25 Stück	
Típus	E 16/20A BL TNDZ	Változat
Rendelési szám	6208700000	Aktív komponensek, Olvadóbiztosíték-betét
GTIN (EAN)	4008190044886	
Qty.	25 Stück	
Típus	E 16/16A GR TNDZ	Változat
Rendelési szám	6208600000	Aktív komponensek, Olvadóbiztosíték-betét
GTIN (EAN)	4008190015121	
Qty.	25 Stück	

Réz

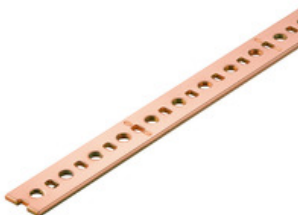

Az alkalmazott fémek közül a réznek van a legjobb elektromos vezetőképessége, ami a legmagasabb rövidzárlati ellenállást eredményezi. Ezért a réz gyűjtő sín a legszélesebb körben használt változat.

Általános rendelési adatok

Típus	NSCH 1M	Változat
Rendelési szám	6280200000	Gyűjtő sín (kapocs), Natúr, Magasság: 15 mm, Mélység: 2 mm,
GTIN (EAN)	4008190012953	Vörösréz
Qty.	10 m	

SAKS 1/35/G25 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

5x25

A túláram elleni védelem érdekében 5x25 mm-es, 250 mA és 6,3 A közötti olvadóbiztosíték-betéteket kínálunk.

5x25

Általános rendelési adatok

Típus	G 25/4.00A/F BR	Változat
Rendelési szám	6192800000	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 4 A, G-Si. 5 x 25
GTIN (EAN)	4008190115319	
Qty.	10 Stück	
Típus	G 25/10.0A/M RT	Változat
Rendelési szám	6193100000	Miniatűr biztosító, közepes késleltetés, 10 A, G-Si. 5 x 25
GTIN (EAN)	4008190023799	
Qty.	10 Stück	
Típus	G 25/1.00A/M RT	Változat
Rendelési szám	6265800000	Miniatűr biztosító, közepes késleltetés, 1 A, G-Si. 5 x 25
GTIN (EAN)	4008190141660	
Qty.	10 Stück	
Típus	G 25/2.00A/F BL	Változat
Rendelési szám	6192700000	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 2 A, G-Si. 5 x 25
GTIN (EAN)	4008190176402	
Qty.	10 Stück	
Típus	G 25/0.25A/M GE	Változat
Rendelési szám	6546900000	Miniatűr biztosító, közepes késleltetés, 0.25 A, G-Si. 5 x 25
GTIN (EAN)	4008190097370	
Qty.	10 Stück	
Típus	G 25/0.80A/M GR	Változat
Rendelési szám	6646400000	Miniatűr biztosító, közepes késleltetés, 0.8 A, G-Si. 5 x 25
GTIN (EAN)	4008190060794	
Qty.	10 Stück	
Típus	G 25/0.50A/M WS	Változat
Rendelési szám	6510300000	Miniatűr biztosító, közepes késleltetés, 0.5 A, G-Si. 5 x 25
GTIN (EAN)	4008190018368	
Qty.	10 Stück	
Típus	G 25/6.30A/F GN	Változat
Rendelési szám	6192900000	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 6.3 A, G-Si. 5 x 25
GTIN (EAN)	4008190135461	
Qty.	10 Stück	

SAKS 1/35/G25 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Mérőgyűrűk



A mérőgyűrűk a rosszul megválasztott biztosítékméret elleni védelmet szolgálják. Ezek egyszerűen az adott biztosítékalapba vannak behelyezve, és segítségükkel elkerülhető a nagyobb biztosítékok használata.

Általános rendelési adatok

Típus	P 14/6 D01 GN SAKS4	Változat
Rendelési szám	6328600000	Biztosítóméretező gyűrű (kapocs), Magasság: 11 mm, Mélység: 10.5
GTIN (EAN)	4008190004248	mm, Alumínium, zöld
Qty.	50 Stück	
Típus	P 14/2 D01 RS SAKS4	Változat
Rendelési szám	6138000000	Biztosítóméretező gyűrű (kapocs), Magasság: 11 mm, Mélység: 10.5
GTIN (EAN)	4008190114664	mm, Alumínium, pink
Qty.	50 Stück	
Típus	P 14/4 D01 BR SAKS4	Változat
Rendelési szám	6138100000	Biztosítóméretező gyűrű (kapocs), Magasság: 11 mm, Mélység: 10.5
GTIN (EAN)	4008190077365	mm, Alumínium, barna
Qty.	50 Stück	
Típus	P 14/10 D01 RT SAKS4	Változat
Rendelési szám	6328700000	Biztosítóméretező gyűrű (kapocs), Magasság: 11 mm, Mélység: 10.5
GTIN (EAN)	4008190010294	mm, Alumínium, piros
Qty.	50 Stück	

Síntartó

Általános rendelési adatok

Típus	SH 2	Változat
Rendelési szám	6494920000	Gyűjtősín-tartó, középsárga, 130 °C, Szélesség: 40 mm, V-0, KrG,
GTIN (EAN)	4008190007584	becsavart állapotban
Qty.	10 Stück	

SAKS 1/35/G25 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

QL/SAK 10



A csavarozható keresztösszekötők egyszerűen fel- és leszerelhetők. A nagy érintkezőfelületnek köszönhetően még nagyobb áramerősségek is maximálisan megbízható érintkezés mellett vihetők át.

Általános rendelési adatok

Típus	QL 2 SAKB10	Változat
Rendelési szám	6114100000	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, szürke, 36 A,
GTIN (EAN)	4008190056605	Pólusszám: 2, Raszter mm-ben (P): 10.00, Szigetelt: Nem, Szélesség:
Qty.	100 Stück	17 mm

Lapos csavarhúzó



Hornycsavarhúzó lekerekített pengével SD DIN 5265, ISO 2380/2, behajtó a DIN 5264, ISO 2380/1 szerint. Chrom Top hegy, SoftFinish markolat

Általános rendelési adatok

Típus	SDS 1.0X5.5X150	Változat
Rendelési szám	6008350000	Csavarhúzó, Csavarhúzó
GTIN (EAN)	4032248056316	
Qty.	1 Stück	

SAKS 1/35/G25 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

QL rögzítőcsavarok



A csavarozható keresztösszekötők egyszerűen fel- és leszerelhetők. A nagy érintkezőfelületnek köszönhetően még nagyobb áramerősségek is maximálisan megbízható érintkezés mellett vihetők át.

Általános rendelési adatok

Típus	SS M3 D 128-A 3	Változat
Rendelési szám	6164400000	Rögzítő alátét, Vörösréz
GTIN (EAN)	4008190035914	
Qty.	50 Stück	

Összekötőhüvelyek



Általános rendelési adatok

Típus	VH 19/5/3.4	Változat
Rendelési szám	6285100000	Csatlakozóhüvely (kapocs), becsavart állapotban, Szélesség: 5 mm,
GTIN (EAN)	4008190189297	Magasság: 5 mm, Mélység: 17.5 mm, Pólusszám: 1, Cu Zn
Qty.	50 Stück	
Típus	VH 13.6/6.3/4.3	Változat
Rendelési szám	6299700000	Csatlakozóhüvely (kapocs), becsavart állapotban, Szélesség: 7 mm,
GTIN (EAN)	4008190018313	Magasság: 7 mm, Mélység: 13.6 mm, Cu Zn
Qty.	50 Stück	
Típus	VL 2 SAK6/10/SAKB	Változat
Rendelési szám	6135900000	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, szürke, 32 A,
GTIN (EAN)	4008190036409	Pólusszám: 2, Raszter mm-ben (P): 6.50, Szigetelt: Nem
Qty.	50 Stück	
Típus	VH 23/6/4.2 SAKA10	Változat
Rendelési szám	6348700000	Csatlakozóhüvely (kapocs), becsavart állapotban, Szélesség: 6 mm,
GTIN (EAN)	4008190185923	Magasság: 6 mm, Mélység: 23 mm, Pólusszám: 1, Cu Zn
Qty.	50 Stück	
Típus	VH 12/4.9/3.3	Változat
Rendelési szám	6249000000	Csatlakozóhüvely (kapocs), becsavart állapotban, Szélesség: 4.9 mm,
GTIN (EAN)	4008190129507	Magasság: 4.9 mm, Mélység: 12 mm, Vörösréz
Qty.	100 Stück	

A létrehozás dátuma 2024. július 22. 12:00:40 CEST

A katalógus állapota 13.07.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

SAKS 1/35/G25 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	VL 2 SAK6N/SAKT	Változat
Rendelési szám	6194700000	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, szürke, 32 A,
GTIN (EAN)	4008190148027	Pólusszám: 2, Raszter mm-ben (P): 8.00, Szigetelt: Nem, Szélesség: 7
Qty.	50 Stück	mm
Típus	VL 2 SAK16/SAKA	Változat
Rendelési szám	6135800000	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, szürke, 57 A,
GTIN (EAN)	4008190132088	Pólusszám: 2, Raszter mm-ben (P): 12.00, Szigetelt: Nem, Szélesség: 8
Qty.	50 Stück	mm
Típus	VH 17.5/5/3.4	Változat
Rendelési szám	6285200000	Csatlakozóhüvely (kapocs), becsavart állapotban, Szélesség: 5 mm,
GTIN (EAN)	4008190054717	Magasság: 5 mm, Mélység: 17.5 mm, Vörösréz
Qty.	50 Stück	
Típus	VH 20/5/3.4	Változat
Rendelési szám	6446100000	Dummy biztosítóbetét
GTIN (EAN)	4008190519742	
Qty.	10 Stück	
Típus	VL 2 RSF 1+2	Változat
Rendelési szám	6528400000	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, szürke, 32 A,
GTIN (EAN)	4008190059095	Pólusszám: 2, Raszter mm-ben (P): 11.00, Szigetelt: Nem, Szélesség:
Qty.	10 Stück	19 mm

Acél



Az acél DIN tartósínek a legelterjedtebb termékek a piacon. A fém DIN tartósínek között ezek a legkevésbé védettek a rövidzárlat ellen, hasonlóan a rozsdamentes acélhoz.

Általános rendelési adatok

Típus	TS 32X15/LL 2M/ST/ZN	Változat
Rendelési szám	6514400000	Kalapsín, Tartozékok, Acél, galvanizált önbevonat, passzívált,
GTIN (EAN)	4008190086152	Szélesség: 2000 mm, Magasság: 33 mm, Mélység: 15 mm, Rés
Qty.	2 m	szélesség: 5.20 mm, Rés hossz: 25.00 mm

SAKS 1/35/G25 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Fedélprofilok



A fedélprofilok védelmet nyújtanak a külső hatásoktól a sorkapcsok funkcionális területein vagy a támasztóbakkal összefüggésben a teljes csatlakozósávon. Ezek nyújtanak védelmet az áramütéstől az áram alatt lévő részek véletlen megérintésekor működés közben vagy meghibásodás esetén.

Általános rendelési adatok

Típus	ADP 2/HP2 1M	Változat
Rendelési szám	6485300000	SAK sorozat, Fedélprofil, Áttetsző, 1000 mm
GTIN (EAN)	4008190051716	
Qty.	1 m	

Sárgaréz



A sárgaréz (például a rézötvözetek) pozitív jellemzőkkel bír az elektromos vezetőképesség terén, ugyanakkor a réznél erősebben ellenáll a mechanikai hatásoknak.

Általános rendelési adatok

Típus	SA 3.00X10.00X1000 CUZN ...	Változat
Rendelési szám	6259800000	Gyűjtő sín (kapocs), ezüst, Magasság: 1000 mm, Mélység: 3 mm,
GTIN (EAN)	4008190049300	Sárgaréz
Qty.	1 m	

SAKS 1/35/G25 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Biztosítéktartó



A SIHA biztosítótartó gyorsan át tudja változtatni a bontókapcsot biztosítós kapoccsá: egyszerűen távolítsa el a leválasztó kart, és csatlakoztassa a biztosíték egységet.

Általános rendelési adatok

Típus	SK E18 SAKS5	Változat
Rendelési szám	6359310000	Csavaros zárósapka (kapocs)
GTIN (EAN)	4008190002121	
Qty.	20 Stück	
Típus	SK E14 SAKS4	Változat
Rendelési szám	6339410000	Csavaros zárósapka (kapocs)
GTIN (EAN)	4008190032104	
Qty.	20 Stück	
Típus	SK SAKS1/G25	Változat
Rendelési szám	6282000000	Csavaros zárósapka (kapocs)
GTIN (EAN)	4008190078492	
Qty.	20 Stück	
Típus	SK G20/SAKS1	Változat
Rendelési szám	6282100000	Csavaros zárósapka (kapocs)
GTIN (EAN)	4008190004606	
Qty.	20 Stück	
Típus	SK E16/SAKS2	Változat
Rendelési szám	6284110000	Csavaros zárósapka (kapocs)
GTIN (EAN)	4008190006204	
Qty.	25 Stück	

SAKS 1/35/G25 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Plus



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	DEK 5/8 PLUS MC NE WS	Változat
Rendelési szám	1046350000	Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 8 mm, Raszter mm-ben (P): 8.00
GTIN (EAN)	4032248782055	Weidmueller, fehér
Qty.	800 Stück	

SAKS 1/35/G25 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Üres



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	DEK 5/8 MC NE WS	Változat
Rendelési szám	1856740000	Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 8 mm, Raszter mm-ben (P): 8.00
GTIN (EAN)	4032248400850	Weidmueller, fehér
Qty.	800 Stück	

QL / SAKS

A csavarozható keresztösszekötők egyszerűen fel- és leszerelhetők. A nagy érintkezőfelületnek köszönhetően még nagyobb áramerősségek is maximálisan megbízható érintkezés mellett vihetők át.



Általános rendelési adatok

Típus	QL 10 SAKS2	Változat
Rendelési szám	6338900000	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, szürke, 36 A,
GTIN (EAN)	4008190105723	Pólusszám: 10, Raszter mm-ben (P): 10.00, Szigetelt: Nem, Szélesség:
Qty.	20 Stück	261.4 mm
Típus	QL 3 SAKS4	Változat
Rendelési szám	6328100000	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, szürke, 47 A,
GTIN (EAN)	4008190097639	Pólusszám: 3, Raszter mm-ben (P): 24.00, Szigetelt: Nem, Szélesség:
Qty.	20 Stück	58 mm
Típus	QL 4 SAKS1	Változat
Rendelési szám	6191600000	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, szürke, 47 A,
GTIN (EAN)	4008190105518	Pólusszám: 4, Raszter mm-ben (P): 13.00, Szigetelt: Nem, Szélesség:
Qty.	20 Stück	44.7 mm

SAKS 1/35/G25 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	QL 4 SAKS2	Változat
Rendelési szám	6208000000	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, szürke, 36 A,
GTIN (EAN)	4008190069100	Pólusszám: 4, Raszter mm-ben (P): 27.60, Szigetelt: Nem, Szélesség:
Qty.	20 Stück	95.8 mm
Típus	QL 2 SAKS1	Változat
Rendelési szám	6191400000	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, szürke, 47 A,
GTIN (EAN)	4008190123130	Pólusszám: 2, Raszter mm-ben (P): 13.00, Szigetelt: Nem, Szélesség:
Qty.	50 Stück	18.9 mm
Típus	QL 2 SAKS4	Változat
Rendelési szám	6328000000	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, szürke, 47 A,
GTIN (EAN)	4008190071165	Pólusszám: 2, Raszter mm-ben (P): 24.00, Szigetelt: Nem, Szélesség:
Qty.	20 Stück	34 mm
Típus	QL 10 SAKS1	Változat
Rendelési szám	6338800000	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, szürke, 36 A,
GTIN (EAN)	4008190127039	Pólusszám: 10, Raszter mm-ben (P): 13.00, Szigetelt: Nem, Szélesség:
Qty.	20 Stück	122.1 mm
Típus	QL 10 SAKS4	Változat
Rendelési szám	6339000000	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, szürke, 47 A,
GTIN (EAN)	4008190025335	Pólusszám: 10, Raszter mm-ben (P): 10.00, Szigetelt: Nem, Szélesség:
Qty.	20 Stück	226 mm
Típus	QL 3 SAKS1	Változat
Rendelési szám	6191500000	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, szürke, 47 A,
GTIN (EAN)	4008190036881	Pólusszám: 3, Raszter mm-ben (P): 13.00, Szigetelt: Nem, Szélesség:
Qty.	50 Stück	31.9 mm
Típus	QL 2 SAKS2	Változat
Rendelési szám	6207800000	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, szürke, 36 A,
GTIN (EAN)	4008190144364	Pólusszám: 2, Raszter mm-ben (P): 27.60, Szigetelt: Nem, Szélesség:
Qty.	20 Stück	40.6 mm

SAK-sorozat

SAK
Series

Az áramkörök optikai elválasztására vagy a szomszédos keresztösszekötők elektromos szigetelésére elválasztólemezt használnak. A zárólemezzel ellentétben ennek alakja nagyobb lehet, mint a szomszédos sorkapcsok. Kisebb azonban nem lehet, különben az alkalmazásban szükséges légrések és kúszótávolságok nem tarthatók meg.

Általános rendelési adatok

Típus	TSCH 3 SAKD2.5 N	Változat
Rendelési szám	6366860000	Kis elválasztó (kapocs), PA 66, bézs, Folyamatos üzemi hőmérséklet.,
GTIN (EAN)	4008190010928	max.: 100 °C
Qty.	100 Stück	
Típus	TSCH 4 AKZ4	Változat
Rendelési szám	6363360000	Kis elválasztó (kapocs), PA 66, bézs, Folyamatos üzemi hőmérséklet.,
GTIN (EAN)	4008190136680	max.: 100 °C
Qty.	100 Stück	

SAKS 1/35/G25 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	TSCH 6 DK1 S4	Változat
Rendelési szám	6190260000	Kis elválasztó (kapocs), PA 66, bézs, Folyamatos üzemi hőmérséklet.,
GTIN (EAN)	4008190051075	max.: 100 °C
Qty.	100 Stück	
Típus	TW 4 SAK4-10	Változat
Rendelési szám	6130160000	Elválasztó lemez (kapocs), bézs, Magasság: 50 mm, Szélesség: 1.5
GTIN (EAN)	4008190096335	mm, V-2, PA 66
Qty.	20 Stück	
Típus	TW AST1/PA HP/DBR/0.5	Változat
Rendelési szám	6474700000	Elválasztó lemez (kapocs), sötétbarna, Magasság: 65 mm, Szélesség:
GTIN (EAN)	4008190078508	0.5 mm, V-2
Qty.	20 Stück	
Típus	TW 4 SAK4-10 BL	Változat
Rendelési szám	6130180000	Elválasztó lemez (kapocs), kék, Magasság: 50 mm, Szélesség: 1.5 mm,
GTIN (EAN)	4008190114138	V-2, PA 66
Qty.	20 Stück	
Típus	TSCH 2	Változat
Rendelési szám	6353660000	Kis elválasztó (kapocs), PA 66, bézs, Folyamatos üzemi hőmérséklet.,
GTIN (EAN)	4008190128432	max.: 100 °C
Qty.	100 Stück	
Típus	TW SAKS2 HP/DBR/2	Változat
Rendelési szám	6607000000	Elválasztó lemez (kapocs), sötétbarna, Magasság: 80 mm, Szélesség:
GTIN (EAN)	4008190002732	2 mm, V-2, PA 66
Qty.	20 Stück	
Típus	TSCH 1	Változat
Rendelési szám	6319160000	Kis elválasztó (kapocs), PA 66, bézs, Folyamatos üzemi hőmérséklet.,
GTIN (EAN)	4008190097219	max.: 100 °C
Qty.	100 Stück	
Típus	TW DK4 HP/DBR/2	Változat
Rendelési szám	6833500000	Elválasztó lemez (kapocs), sötétbarna, Magasság: 65 mm, Szélesség:
GTIN (EAN)	4008190009052	2 mm, V-2, PA 66
Qty.	20 Stück	

Vizsgálóaljzatok



Az adapterek és teszt dugók a sorkapcsok és a vizsgálóberendezések közötti elektromos csatlakozáshoz használatosak. Így elektromos érintkezés hozható létre vezetékezett állapotban, és a mérések könnyen elvégezhetők.

Általános rendelési adatok

Típus	STB 13.5/D6/4/M4 SAKA10	Változat
Rendelési szám	6135200000	SAK sorozat, Aljzat
GTIN (EAN)	4008190172862	
Qty.	50 Stück	

SAKS 1/35/G25 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	STB 18/RSF1	Változat
Rendelési szám	6286500000	Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 15 mm, Mélység: 23 mm
GTIN (EAN)	4008190515591	
Qty.	20 Stück	

SchT csoportos jelölőtartó



Az SchT 5 S csoportjelölő tartó közvetlenül felpattintható a TS 32 tartósínre (G-sín) vagy a TS 35 tartósínre (sorsorkapocssín). Emiatt a sorkapocs feliratozása a sorkapocstól és annak típusától függetlenül kialakítható. Az SchT 5 és SchT 5 S védelmét ESO 5, STR 5 védőszalagok biztosítják.

Az SchT 7 egy elforgatható csoportos jelölő becsúszatható jelzőlapokhoz, mely minden további nélkül lehetővé teszi a kapocscsavar működtetését.

Az SchT 7 tartalmazza az ESO 7, STR 7 védőszalagot, vagy DEK 5 védelmet.

A becsúszatható címkék és védőszalagok a „Tartozékok” címszó alatt találhatók.

Általános rendelési adatok

Típus	SCHT 7	Változat
Rendelési szám	6517960000	SCHT, Sorkapocs jelölő, 39.3 x 8 mm, Raszter mm-ben (P): 7.00
GTIN (EAN)	4008190001742	Weidmueller, fehér
Qty.	20 Stück	

Réz



Az alkalmazott fémek közül a réznek van a legjobb elektromos vezetőképessége, ami a legmagasabb rövidzárlati ellenállást eredményezi. Ezért a réz gyűjtősín a legszélesebb körben használt változat.

Általános rendelési adatok

Típus	SSCH 15X6X1000 CU/SN	Változat
Rendelési szám	6357400000	Gyűjtősín (kapocs), ezüst, Magasság: 1000 mm, Mélység: 6 mm,
GTIN (EAN)	4008190169572	Vörösréz
Qty.	1 m	

Típus	SSCH 6X6X1000 CU/SN	Változat
Rendelési szám	6571300000	Gyűjtősín (kapocs), ezüst, Magasság: 1000 mm, Mélység: 6 mm,
GTIN (EAN)	4008190015039	Vörösréz
Qty.	1 m	

Típus	SSCH 10X3X1000 CU/SN	Változat
Rendelési szám	6348900000	Gyűjtősín (kapocs), ezüst, Magasság: 1000 mm, Mélység: 3 mm,
GTIN (EAN)	4008190024802	Vörösréz
Qty.	1 m	

SAKS 1/35/G25 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	SSCH 7.3X1.2X1000	Változat
Rendelési szám	1071200000	Gyűjtő sín (kapocs), ezüst, Magasság: 1000 mm, Mélység: 1.2 mm,
GTIN (EAN)	4008190279172	Vörösréz
Qty.	1 m	

Q / SAK



A csavarozható keresztösszekötők egyszerűen fel- és leszerelhetők. A nagy érintkezőfelületnek köszönhetően még nagyobb áramerősségek is maximálisan megbízható érintkezés mellett vihetők át.

Általános rendelési adatok

Típus	Q 2 SAK 10	Változat
Rendelési szám	6457100000	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, szürke, 57 A,
GTIN (EAN)	4008190103545	Pólusszám: 2, Raszter mm-ben (P): 9.90, Szigetelt: Nem, Szélesség:
Qty.	50 Stück	16.9 mm
Típus	Q 10 SAK 10	Változat
Rendelési szám	6457400000	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, szürke, 57 A,
GTIN (EAN)	4008190016166	Pólusszám: 10, Raszter mm-ben (P): 9.90, Szigetelt: Nem, Szélesség:
Qty.	20 Stück	96.1 mm
Típus	Q 4 SAK 10	Változat
Rendelési szám	6457300000	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, szürke, 57 A,
GTIN (EAN)	4008190129750	Pólusszám: 4, Raszter mm-ben (P): 9.90, Szigetelt: Nem, Szélesség:
Qty.	50 Stück	36.7 mm
Típus	Q 3 SAK 10	Változat
Rendelési szám	6457200000	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, szürke, 57 A,
GTIN (EAN)	4008190135379	Pólusszám: 3, Raszter mm-ben (P): 9.90, Szigetelt: Nem, Szélesség:
Qty.	50 Stück	26.8 mm

SAKS 1/35/G25 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Acél



Az acél és rozsdamentes acél gyűjtősínek a legerősebbek a fém gyűjtősínek közül, és ezeket olyan alkalmazásokban használják, amelyekben a rövidzárlati ellenállás csak másodlagos szerepet játszik.

Általános rendelési adatok

Típus	ESCH 1 M	Változat
Rendelési szám	6280300000	Gyűjtő sín (kapocs), ezüst, Magasság: 12 mm, Mélység: 2 mm, Acél
GTIN (EAN)	4008190143053	
Qty.	10 m	

DEK 5/8



WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkontúrja biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elastikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

Általános rendelési adatok

Típus	DEK 5/8 MM WS	Változat
Rendelési szám	6007130000	Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 8 mm, Weidmueller, fehér
GTIN (EAN)	4050118392012	
Qty.	500 Stück	

SAKS 1/35/G25 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Üres



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	DEK 5/5 MC NE WS	Változat
Rendelési szám	61609801044	Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00
GTIN (EAN)	4008190397111	Weidmueller, fehér
Qty.	1 000 Stück	

QL / SAKH 10

A csavarozható keresztösszekötők egyszerűen fel- és leszerelhetők. A nagy érintkezőfelületnek köszönhetően még nagyobb áramerősségek is maximálisan megbízható érintkezés mellett vihetők át.



Általános rendelési adatok

Típus	QL 3 SAKH10	Változat
Rendelési szám	6131500000	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, szürke, 36 A,
GTIN (EAN)	4008190056490	Pólusszám: 3, Raszter mm-ben (P): 14.00, Szigetelt: Nem, Szélesség:
Qty.	50 Stück	26.8 mm
Típus	QL 2 SAKH10	Változat
Rendelési szám	6131400000	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, szürke, 36 A,
GTIN (EAN)	4008190114237	Pólusszám: 2, Raszter mm-ben (P): 14.00, Szigetelt: Nem, Szélesség:
Qty.	50 Stück	16.9 mm

SAKS 1/35/G25 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Üres



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	DEK 5/6 MC NE WS	Változat
Rendelési szám	1609820000	Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00
GTIN (EAN)	4008190203436	Weidmueller, fehér
Qty.	1 000 Stück	

Egyéb



Termékeink könnyű kezelése és kiegészítése érdekében rögzítők széles választékát kínáljuk. A különféle szerszámoktól kezdve a szigetelőhüvelyekig és különböző csavarokig, komponenseink a legapróbb részletekig illeszkednek egymáshoz, és lehetővé teszik a megfelelő szabványoknak és védelmi előírásoknak megfelelő összeszerelést.

Általános rendelési adatok

Típus	SS M4 D 128-A 4	Változat
Rendelési szám	136400000	Rögzítő alátét, Vörösréz
GTIN (EAN)	4008190118143	
Qty.	100 Stück	

SAKS 1/35/G25 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

SAK-sorozat



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocsín és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

Általános rendelési adatok

Típus	EW 35	Változat
Rendelési szám	6383560000	Végbak, bézs, TS 35, V-2, Wemid, Szélesség: 8.5 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190181314	
Qty.	50 Stück	

Szigetelt



A szigetelt gyűjtő sín-leágazókapcsok egyrészt biztonságot nyújtanak az ujjak számára, másrészt a színes szigetelés jelzi az adott potenciált, például a földvezeték vagy a PE vezetékét.

Általános rendelési adatok

Típus	ZB 4K SW	Változat
Rendelési szám	6475310000	Húzókegnyel (gyűjtő sín), Húzókegnyel, fekete, Szélesség: 7 mm, Acél
GTIN (EAN)	4008190008406	
Qty.	50 Stück	
Típus	ZB 4K GE/GN	Változat
Rendelési szám	6475360000	Húzókegnyel (gyűjtő sín), Húzókegnyel, ezüst, Szélesség: 6 mm, M 3,
GTIN (EAN)	4008190188047	Acél
Qty.	50 Stück	
Típus	ZB 35K SW M6X16	Változat
Rendelési szám	6502610000	Húzókegnyel (gyűjtő sín), Húzókegnyel, ezüst, Szélesség: 14 mm, M 6,
GTIN (EAN)	4008190332587	Acél
Qty.	20 Stück	
Típus	ZB 35K BL M6X16	Változat
Rendelési szám	6502680000	Húzókegnyel (gyűjtő sín), Húzókegnyel, ezüst, 35 mm ² , Szélesség: 14
GTIN (EAN)	4008190004385	mm, M 6, Acél
Qty.	20 Stück	
Típus	ZB 4G GN/GE	Változat
Rendelési szám	6322160000	Húzókegnyel (gyűjtő sín), Húzókegnyel, ezüst, Szélesség: 7.4 mm, M 3,
GTIN (EAN)	4008190014278	Acél
Qty.	50 Stück	

SAKS 1/35/G25 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	ZB 16K BL	Változat
Rendelési szám	6502880000	Húzókegyl (gyűjtősin), Húzókegyl, ezüst, Szélesség: 10 mm, M 4,
GTIN (EAN)	4008190014186	Acél
Qty.	50 Stück	
Típus	ZB 4G BL	Változat
Rendelési szám	6322180000	Húzókegyl (gyűjtősin), Húzókegyl, ezüst, Szélesség: 7.4 mm, M 3,
GTIN (EAN)	4008190050504	Acél
Qty.	50 Stück	
Típus	ZB 16K GE/GN	Változat
Rendelési szám	6502860000	Húzókegyl (gyűjtősin), Húzókegyl, ezüst, Szélesség: 10 mm, M 4,
GTIN (EAN)	4008190188795	Acél
Qty.	50 Stück	
Típus	ZBE 6K BL	Változat
Rendelési szám	6525980000	Húzókegyl (gyűjtősin), Húzókegyl, kék, 6 mm ² , Szélesség: 8 mm,
GTIN (EAN)	4008190060886	M 4, Acél
Qty.	50 Stück	
Típus	ZB 4/6K GE/GN	Változat
Rendelési szám	6565460000	Húzókegyl (gyűjtősin), Húzókegyl, ezüst, Szélesség: 6 mm, M 3,
GTIN (EAN)	4008190032609	Acél
Qty.	50 Stück	
Típus	ZBE 6K SW	Változat
Rendelési szám	6525910000	Húzókegyl (gyűjtősin), Húzókegyl, fekete, Szélesség: 8 mm, M 4,
GTIN (EAN)	4008190977054	Acél
Qty.	50 Stück	
Típus	ZB 35K GE/GN M6X16	Változat
Rendelési szám	6502660000	Húzókegyl (gyűjtősin), Húzókegyl, ezüst, Szélesség: 14 mm, M 6,
GTIN (EAN)	4008190052294	Acél
Qty.	20 Stück	
Típus	ZBE 6K GE/GN	Változat
Rendelési szám	6525960000	Húzókegyl (gyűjtősin), Húzókegyl, sárga, zöld, Szélesség: 8 mm,
GTIN (EAN)	4008190145026	M 4, Acél
Qty.	50 Stück	
Típus	ZB 4G SW	Változat
Rendelési szám	6322110000	Húzókegyl (gyűjtősin), Húzókegyl, ezüst, Szélesség: 7.4 mm, M 3,
GTIN (EAN)	4008190189310	Acél
Qty.	50 Stück	
Típus	ZB 4K GG HENSEL	Változat
Rendelési szám	6824560000	Húzókegyl (gyűjtősin), Húzókegyl, ezüst, Szélesség: 6 mm, Acél
GTIN (EAN)	4032248330973	
Qty.	50 Stück	
Típus	ZB 4K BL	Változat
Rendelési szám	6475380000	Húzókegyl (gyűjtősin), Húzókegyl, ezüst, 4 mm ² , Szélesség: 6
GTIN (EAN)	4008190010942	mm, M 3, Acél
Qty.	50 Stück	
Típus	ZB 4/6K BL	Változat
Rendelési szám	6565480000	Húzókegyl (gyűjtősin), Húzókegyl, ezüst, Szélesség: 6 mm, M 3,
GTIN (EAN)	4008190086831	Acél
Qty.	50 Stück	
Típus	ZB 16K SW	Változat
Rendelési szám	6502810000	Húzókegyl (gyűjtősin), Húzókegyl, ezüst, Szélesség: 10 mm, Acél
GTIN (EAN)	4008190332563	
Qty.	50 Stück	

A létrehozás dátuma 2024. július 22. 12:00:40 CEST

A katalógus állapota 13.07.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

SAKS 1/35/G25 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

6.3x32

6.3x32

A túláram elleni védelem érdekében 6,3x32 mm-es, 500 mA és 12,5 A közötti olvadóbiztosíték-betéteket kínálunk.

Általános rendelési adatok

Típus	VH 25.4/6.3/4.3	Változat
Rendelési szám	6446200000	Dummy biztosítóbetét
GTIN (EAN)	4008190519759	
Qty.	10 Stück	

Rögzítőcsavarok



A rögzítőcsavarok rögzítik a rövidzárlati hidat az alkalmazáson belül. Ha a rövidzárlati hidat eltolják a két egymás melletti sorkapocs között rövidzárlati pozícióba, akkor a rögzítőcsavarral lehet rögzíteni az adott helyen. Ez állandó és megbízható csatlakozást vagy rövidzárlatot biztosít.

Általános rendelési adatok

Típus	KISC M3X20 SAK10 CU5	Változat
Rendelési szám	6377100000	SAK sorozat, Rögzítőcsavar, Vörösréz
GTIN (EAN)	4008190060350	
Qty.	100 Stück	

SAKS 1/35/G25 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Zárólemez




Áram- és feszültségátalakítók huzalozása

Rugós és csavaros csatlakozástechnikával is kapható mérő-bontó sorkapcsaink kifinomult megoldást kínálnak az áramerősség, feszültség és teljesítmény méréséhez szükséges fontos átalakító áramkörök kiépítéséhez.

Általános rendelési adatok

Típus	TW SAKB/C/T	Változat
Rendelési szám	6242920000	Elválasztó lemez (kapocs), bézs, Magasság: 75 mm, Szélesség: 3 mm,
GTIN (EAN)	4008190069933	V-2, PA 66
Qty.	20 Stück	

E 14

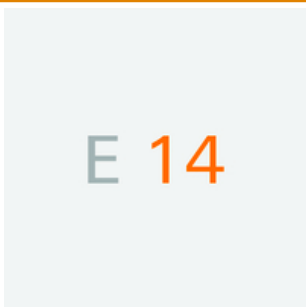

A Weidmüller E 14-as kivitelezésű, 2 A és 16 A közötti NEOZED biztosítékokat kínál.

Általános rendelési adatok

Típus	E 14/16A GR	Változat
Rendelési szám	6328500000	Aktív komponensek, Olvadóbiztosíték-betét
GTIN (EAN)	4008190152161	
Qty.	10 Stück	
Típus	E 14/2A RS	Változat
Rendelési szám	6137400000	Aktív komponensek, Olvadóbiztosíték-betét
GTIN (EAN)	4008190069094	
Qty.	10 Stück	
Típus	E 14/10A RT	Változat
Rendelési szám	6328400000	Aktív komponensek, Olvadóbiztosíték-betét
GTIN (EAN)	4008190000288	
Qty.	10 Stück	
Típus	E 14/6A GN	Változat
Rendelési szám	6328300000	Aktív komponensek, Olvadóbiztosíték-betét
GTIN (EAN)	4008190002190	
Qty.	10 Stück	
Típus	E 14/4A BR	Változat
Rendelési szám	6137500000	Aktív komponensek, Olvadóbiztosíték-betét
GTIN (EAN)	4008190142629	
Qty.	10 Stück	

SAKS 1/35/G25 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Csavarok



A sorkapcsoktól vagy a tartozékoktól függően különböző csavartípusokat kínálunk kiegészítő elemként vagy cserelakatrészként.

Általános rendelési adatok

Típus	BFSC M4X9T	Változat
Rendelési szám	6103300000	Rögzítőcsavar (kapocs), Acél, Magasság: 9 mm
GTIN (EAN)	4008190023348	
Qty.	100 Stück	
Típus	BFSC M3X22 PA/RT	Változat
Rendelési szám	6128900000	Rögzítőcsavar (kapocs), Poliamid 66, Magasság: 22 mm
GTIN (EAN)	4008190084158	
Qty.	100 Stück	
Típus	KISC M3X6 SAKS 1	Változat
Rendelési szám	6346200000	Húzókegyel, Rögzítőcsavar, Acél
GTIN (EAN)	4008190175658	
Qty.	100 Stück	
Típus	BFSC M4X20	Változat
Rendelési szám	6362800000	Rögzítőcsavar (kapocs), Acél, Magasság: 20 mm
GTIN (EAN)	4008190114053	
Qty.	100 Stück	
Típus	BFSC M4X30	Változat
Rendelési szám	6267100000	Rögzítőcsavar (kapocs), Acél, Magasság: 30 mm
GTIN (EAN)	4008190187897	
Qty.	50 Stück	
Típus	BFSC M3X25	Változat
Rendelési szám	6292500000	Rögzítőcsavar (kapocs), Acél, Magasság: 25 mm
GTIN (EAN)	4008190177027	
Qty.	100 Stück	

SAKS 1/35/G25 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Vizsgálódugók



Az adapterek és teszt-dugók a sorkapcsok és a vizsgálóberendezések közötti elektromos csatlakozáshoz használatosak. Így elektromos érintkezés hozható létre vezetékhez kötött állapotban, és a mérések könnyen elvégezhetők.

Általános rendelési adatok

Típus	PS 2.3 RT	Változat
Rendelési szám	6180400000	Tesztadapter (kapocs), 230 V, 20 mA
GTIN (EAN)	4008190060121	
Qty.	20 Stück	
Típus	ZS 2.3/4	Változat
Rendelési szám	6249600000	Dugasz (kapocs), Dugaszolható csatlakozás, piros, V-2, Poliamid 66,
GTIN (EAN)	4008190022785	Pólusszám: 4, Szélesség: 6.5 mm, Magasság: 6.5 mm
Qty.	20 Stück	
Típus	PS 2.0 OR	Változat
Rendelési szám	6293800000	Tesztadapter (kapocs), 230 V, 20 mA
GTIN (EAN)	4008190042356	
Qty.	20 Stück	
Típus	FZS 2/4 RT/80 SAKT4	Változat
Rendelési szám	6276300000	Dugasz (kapocs), Dugaszolható csatlakozás, piros, Pólusszám: 1,
GTIN (EAN)	4008190026080	Szélesség: 9 mm, Magasság: 9 mm
Qty.	20 Stück	
Típus	PS 4 F.STB 4	Változat
Rendelési szám	6299600000	Tesztadapter (kapocs), 230 V
GTIN (EAN)	4008190074043	
Qty.	20 Stück	

Tartozékok

Egyedi felirat



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	DEK 5/6 MC SDR	Változat
Rendelési szám	1609830000	Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00
GTIN (EAN)	4008190456603	Weidmueller, Vevőspecifikus
Qty.	200 Stück	

SAKS 1/35/G25 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Egyedi felirat



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	DEK 5/5 MC SDR	Változat
Rendelési szám	1609810000	Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00
GTIN (EAN)	4008190456597	Weidmueller, Vevőspecifikus
Qty.	200 Stück	

Tartozékok

DEK 5/6



WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkötője biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elasztikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódhatnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

Általános rendelési adatok

Típus	DEK 5/6 MM WS	Változat
Rendelési szám	4007120000	Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6 mm, Weidmueller, fehér
GTIN (EAN)	4050118392104	
Qty.	600 Stück	

SAKS 1/35/G25 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Egyedi felirat



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	DEK 5/8 PLUS MC SDR	Változat
Rendelési szám	1046370000	Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 8 mm, Raszter mm-ben (P): 8.00
GTIN (EAN)	4032248782079	Weidmueller, Vevőspecifikus
Qty.	160 Stück	
Típus	DEK 5/8 MC SDR	Változat
Rendelési szám	1856750000	Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 8 mm, Raszter mm-ben (P): 8.00
GTIN (EAN)	4032248400867	Weidmueller, Vevőspecifikus
Qty.	160 Stück	

QL / RSF1+2



A csavarozható keresztösszekötők egyszerűen fel- és leszerelhetők. A nagy érintkezőfelületnek köszönhetően még nagyobb áramerősségek is maximálisan megbízható érintkezés mellett vihetők át.

Általános rendelési adatok

Típus	QL 10 RSF1+2	Változat
Rendelési szám	6341700000	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, szürke, Pólusszám:
GTIN (EAN)	4008190003173	10, Raszter mm-ben (P): 8.00, Szigetelt: Nem, Szélesség: 106 mm
Qty.	20 Stück	
Típus	QL 4 RSF1+2	Változat
Rendelési szám	6267600000	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, szürke, 41 A,
GTIN (EAN)	4008190174859	Pólusszám: 4, Raszter mm-ben (P): 11.00, Szigetelt: Nem, Szélesség:
Qty.	50 Stück	40 mm

A létrehozás dátuma 2024. július 22. 12:00:40 CEST

A katalógus állapota 13.07.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

SAKS 1/35/G25 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	QL 2 RSF1+2	Változat
Rendelési szám	6267400000	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, szürke, 57 A,
GTIN (EAN)	4008190139988	Pólusszám: 2, Raszter mm-ben (P): 11.00, Szigetelt: Nem, Szélesség:
Qty.	50 Stück	18 mm
Típus	QL 3 RSF1+2	Változat
Rendelési szám	6267500000	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, szürke, 57 A,
GTIN (EAN)	4008190116835	Pólusszám: 3, Raszter mm-ben (P): 11.00, Szigetelt: Nem, Szélesség:
Qty.	50 Stück	29 mm

Szigetetlen



A szigetelés nélküli gyűjtősín-leágazókapcsok helytakarékos megoldást kínálnak a vezetékek gyűjtősínen történő csatlakoztatására.

Általános rendelési adatok

Típus	ZB 4	Változat
Rendelési szám	6316500000	Húzókegyl (gyűjtősín), Húzókegyl, ezüst, Szélesség: 5.3 mm, M 3,
GTIN (EAN)	4008190061999	Acél
Qty.	50 Stück	
Típus	ZB 35/M6X16	Változat
Rendelési szám	6266500000	Húzókegyl (gyűjtősín), Húzókegyl, ezüst, Szélesség: 14 mm, M 6,
GTIN (EAN)	4008190102814	Acél
Qty.	20 Stück	
Típus	ZB 16 ZKSC	Változat
Rendelési szám	6316600000	Húzókegyl (gyűjtősín), Húzókegyl, ezüst, Szélesség: 10 mm, M 4,
GTIN (EAN)	4008190145989	Acél
Qty.	50 Stück	
Típus	ZBE 6	Változat
Rendelési szám	6459500000	Húzókegyl (gyűjtősín), Húzókegyl, ezüst, Szélesség: 8 mm, M 4,
GTIN (EAN)	4008190032692	Acél
Qty.	50 Stück	
Típus	ZB 4/6	Változat
Rendelési szám	6556700000	Húzókegyl (gyűjtősín), Húzókegyl, ezüst, Szélesség: 5.3 mm, M 3,
GTIN (EAN)	4008190188412	Acél
Qty.	50 Stück	

SAKS 1/35/G25 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

TS 32

TS 32

A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocsín és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

Általános rendelési adatok

Típus	EWK 2	Változat
Rendelési szám	6199360000	Végbak, bézs, TS 32, V-0, Wemid, Szélesség: 15 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190023546	
Qty.	50 Stück	
Típus	EWK 1	Változat
Rendelési szám	6206160000	Végbak, bézs, TS 32, V-0, Wemid, Szélesség: 9 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190080020	
Qty.	50 Stück	
Típus	WEW 32/1	Változat
Rendelési szám	1067600000	Végbak, sötétbézs, TS 32, V-2, PA 66 GF 30, Szélesség: 12 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190099657	
Qty.	50 Stück	
Típus	EWK 1 ALT	Változat
Rendelési szám	6495160000	Végbak, bézs, TS 32, V-2, Poliamid 66, Szélesség: 8 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190160777	
Qty.	50 Stück	

W-sorozat

W
Series

Az áramkörök optikai elválasztására vagy a szomszédos keresztösszekötők elektromos szigetelésére elválasztólemezt használnak. A zárólemezzel ellentétben ennek alakja nagyobb lehet, mint a szomszédos sorkapcsok. Kisebb azonban nem lehet, különben az alkalmazásban szükséges légrések és kúszótávolságok nem tarthatók meg.

Általános rendelési adatok

Típus	WTW EN	Változat
Rendelési szám	1058800000	Elválasztó lemez (kapocs), sötétbézs, Magasság: 86 mm, Szélesség: 3 mm, V-0, Wemid
GTIN (EAN)	4008190140175	
Qty.	20 Stück	

SAKS 1/35/G25 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

SAK-sorozat

SAK
Series

A véglapok a végbak előtt lévő utolsó moduláris kapocs nyitott oldalára vannak felszerelve. A véglap használata biztosítja a moduláris kapocs működését és a meghatározott névleges feszültséget. A véglap biztosítja, hogy ne lehessen hozzáérni az áram alatt lévő részekhez, és így a kapocs védelmet biztosítson az ujjak számára.

Általános rendelési adatok

Típus	AP SAK35/TW SAK16	Változat
Rendelési szám	6303660000	Véglemez (kapcsok), bézs, Magasság: 58 mm, Szélesség: 1.5 mm,
GTIN (EAN)	4008190110765	V-2, PA 66
Qty.	10 Stück	
Típus	AP SAK4-10 I	Változat
Rendelési szám	6117910000	Véglemez (kapcsok), Világosszürke, Magasság: 40 mm, Szélesség: 1.5
GTIN (EAN)	4008190183707	mm, V-2, PA 66
Qty.	20 Stück	
Típus	AP SAKA KRG	Változat
Rendelési szám	6134220000	Véglemez (kapcsok), sötétbézs, sárga, Magasság: 82 mm, Szélesség:
GTIN (EAN)	4008190167943	3 mm, V-0, KrG
Qty.	20 Stück	
Típus	AP SAK35/TW SAK16 BL	Változat
Rendelési szám	6303680000	Véglemez (kapcsok), kék, Magasság: 58 mm, Szélesség: 1.5 mm, V-2,
GTIN (EAN)	4008190025199	PA 66
Qty.	10 Stück	
Típus	AP KSKM	Változat
Rendelési szám	6509630000	SAK sorozat, Véglap, 1.5 mm, bézs, Közvetlen rögzítés
GTIN (EAN)	4008190456771	
Qty.	20 Stück	
Típus	AP SAK4-10 DB	Változat
Rendelési szám	6105100000	Véglemez (kapcsok), sötétbézs, Magasság: 40 mm, Szélesség: 1.5
GTIN (EAN)	4008190394875	mm, V-0, Wemid
Qty.	20 Stück	
Típus	AP SAK4-10 BL	Változat
Rendelési szám	6117980000	Véglemez (kapcsok), kék, Magasság: 40 mm, Szélesség: 1.5 mm, V-2,
GTIN (EAN)	4008190171087	PA 66
Qty.	20 Stück	
Típus	AP SAKS1+3 KRG	Változat
Rendelési szám	6191320000	Véglemez (kapcsok), sötétbézs, sárga, Magasság: 54 mm, Szélesség:
GTIN (EAN)	4008190031688	3 mm, V-0, KrG
Qty.	20 Stück	
Típus	AP SAK4-10 KRG	Változat
Rendelési szám	6117920000	Véglemez (kapcsok), sötétbézs, sárga, Magasság: 40 mm, Szélesség:
GTIN (EAN)	4008190135904	1.5 mm, V-0, KrG
Qty.	20 Stück	
Típus	AP SAK4-10 KRG/BL	Változat
Rendelési szám	6117970000	Véglemez (kapcsok), kék, Magasság: 40 mm, Szélesség: 1.5 mm, V-0,
GTIN (EAN)	4008190049607	KrG
Qty.	20 Stück	

A létrehozás dátuma 2024. július 22. 12:00:40 CEST

A katalógus állapota 13.07.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

SAKS 1/35/G25 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	AP SAKB/C/T KRG	Változat
Rendelési szám	6146720000	Véglemez (kapcsok), sötétbézs, sárga, Magasság: 65 mm, Szélesség:
GTIN (EAN)	4008190027995	3 mm, V-O, KrG
Qty.	20 Stück	
Típus	AP SAK4-10 RT	Változat
Rendelési szám	6117900000	Véglemez (kapcsok), piros, Magasság: 40 mm, Szélesség: 1.5 mm,
GTIN (EAN)	4008190125059	V-2, PA 66
Qty.	20 Stück	
Típus	AP SAK4-10	Változat
Rendelési szám	6117960000	Véglemez (kapcsok), bézs, Magasság: 40 mm, Szélesség: 1.5 mm,
GTIN (EAN)	4008190081485	V-2, PA 66
Qty.	20 Stück	
Típus	AP RSF1 KRG	Változat
Rendelési szám	6270420000	Véglemez (kapcsok), középsárga, Magasság: 50 mm, Szélesség: 3
GTIN (EAN)	4008190099107	mm, V-O, KrG
Qty.	10 Stück	
Típus	AP SAKS1+3 KRG/DB	Változat
Rendelési szám	6191300000	Véglemez (kapcsok), sötétbézs, Magasság: 54 mm, Szélesség: 3 mm,
GTIN (EAN)	4008190099763	V-O, KrG
Qty.	20 Stück	

Szigetelősapkák



A gyűjtősín-leágazókapcsokhoz való tartozékainkkal gyorsan és egyszerűen szigetelheti a leágazókapcsokat, valamint a színekódolásnak köszönhetően láthatja a potenciált.

Általános rendelési adatok

Típus	IK 16/ZB16 BL	Változat
Rendelési szám	6502980000	Érintkező (gyűjtősínes csatlakozó)
GTIN (EAN)	4008190159696	
Qty.	50 Stück	
Típus	IK 6 GG ZBE6K	Változat
Rendelési szám	6526060000	Takarófedél (kapocs), Acél
GTIN (EAN)	4008190128647	
Qty.	50 Stück	
Típus	IK 4 GG ZB4	Változat
Rendelési szám	6475460000	Takarófedél (kapocs), Poliamid 66
GTIN (EAN)	4008190065348	
Qty.	50 Stück	
Típus	IK 16/ZB16 GG	Változat
Rendelési szám	6502960000	Takarófedél (kapocs), Poliamid 66
GTIN (EAN)	4008190113438	
Qty.	50 Stück	

A létrehozás dátuma 2024. július 22. 12:00:40 CEST

A katalógus állapota 13.07.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

40

SAKS 1/35/G25 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	IK 4 BL ZB4	Változat
Rendelési szám	6475480000	Érintkező (gyűjtősínes csatlakozó)
GTIN (EAN)	4008190145668	
Qty.	50 Stück	
Típus	IK 35/ZB35 BL	Változat
Rendelési szám	6502780000	Érintkező (gyűjtősínes csatlakozó)
GTIN (EAN)	4008190141455	
Qty.	50 Stück	