

## SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Product image



Egyes alkalmazásokban hasznos, ha az átmenő csatlakozást külön biztosítóval védjük. A biztosítós sorkapcsok a sorkapocs alsó részéből és egy biztosítóbetéttartóból állnak. A biztosítók lehetnek elforduló biztosítókarok, dugaszolható biztosítótartók, becsavarható tartók és lapos dugaszolható biztosítók.

## Általános rendelési adatok

Változat	Biztosítós sorkapcsok, Csavaros csatlakozás, középsárga, 10 mm <sup>2</sup> , 10 A, 500 V, Csatlakozások száma: 2, Szintek száma: 1, TS 35, V-0, 5VA, KrG, G-Si. 5 x 20
Rendelési szám	<a href="#">0501620000</a>
Típus	SAKS 1/35/G20
GTIN (EAN)	4008190111229
Qty.	20 Stück

## SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	53 mm	Mélység (coll)	2,087 inch
Magasság	54 mm	Magasság (coll)	2,126 inch
Szélesség	13 mm	Szélesség (coll)	0,512 inch
Nettó tömeg	36,5 g		

## Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...55 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-60 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	130 °C		

## Anyag adatok

Anyag	KrG	Szín	középsárga
UL 94 éghetőségi osztály	V-0, 5VA		

## Rendszer specifikációk

Változat	Csavaros csatlakozás, Biztosítóelem, Egyik oldalon szabad vég	Véglap szükséges	Igen
Potenciálok száma	1	Szintek száma	1
Rögzítési pontok száma szintenként	2	Potenciálok száma szintenként	1
Keresztkötött szintek belül	Nem	PE-csatlakozás	Nem
Sín	TS 35	N funkció	Nem
PE működés	Nem	PEN funkció	Nem

## Biztosítások

Biztosítéktartó (biztosítékfoglaló)	csavaros rögzítéshez	Kijelző	LED nélkül
Olvadóbiztosíték-betét	G-Si. 5 x 20	Visszajelző feszültségének típusa	AC/DC
Üzemi feszültség, max.	500 V		

## CSA névleges adatok

C feszültség nagyság (CSA)	600 V	C áram nagyság (CSA)	10 A
Tanúsítvány száma (CSA)	12400-198	Vezeték keresztmetszet, max. (CSA)	10 AWG
Vezeték keresztmetszet, min. (CSA)	26 AWG		

## Kiegészítő műszaki adatok

Felszerelés típusa	Felpattintható	Hasonló kapcsok száma	1
Nyitott oldala	jobb	Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat	Nem
Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés		

## Kijelző elem

Visszajelző feszültségének típusa	AC/DC
-----------------------------------	-------

## SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Névleges adatok

Névleges keresztmetszet	10 mm <sup>2</sup>	Névleges feszültség	500 V
Névleges DC feszültség	500 V	Névleges áram	10 A
Áram maximum vezetékknál	10 A	Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x szerint	0,56 mΩ
Névleges lököfeszültség	6 kV	Teljesítményvesztés az IEC 60947-7-x szerint	1,82 W
Szennyezés súlyossága	3		

## Rögzíthető vezetékek (kiegészítő csatlakozás)

Csatlakozás típusa, kiegészítő csatlakozás	Csavaros csatlakozás	Vezeték-keresztmetszet, flexibilis és műanyag gallér DIN 46228/1, további csatlakozás, max.	10 mm <sup>2</sup>
--	----------------------	---	--------------------

## Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

Biztosítócsavar	M 4	Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás
Csatlakozás típusa 2	Csavaros csatlakozás	Csatlakozási irány	oldalt
Csatlakozások száma	2	Csupaszolási hossz	12 mm
Kés mérete	1,0 x 5,5 mm	Meghúzási nyomaték, max.	2,4 Nm
Meghúzási nyomaték, min.	1,2 Nm	Mérőeszköz, IEC 60947-1	B6
Nyomaték nagysága DMS elektromos csavarhúzóval	4	Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.	16 mm <sup>2</sup>
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.	0,13 mm <sup>2</sup>	Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 10	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.	AWG 26
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.	10 mm <sup>2</sup>	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max.	10 mm <sup>2</sup>	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max.	10 mm <sup>2</sup>
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min.	1,5 mm <sup>2</sup>	Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás	16 mm <sup>2</sup>
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, min. névleges csatlakozás	0,5 mm <sup>2</sup>		

## UL névleges adatok

C feszültség nagyság (UR)	600 V	C áram nagyság (UR)	6.3 A
Tanúsítvány száma (UR)	E60693	Vezetékméret, gyári vezetékvezetés, max. (UR)	8 AWG
Vezetékméret, gyári vezetékvezetés, min. (UR)	26 AWG	Vezetékméret, terepi vezetékvezetés, max. (UR)	10 AWG
Vezetékméret, terepi vezetékvezetés, min. (UR)	22 AWG		

## Általános

Sín	TS 35	Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 10	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.	AWG 26

## SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000899	ETIM 7.0	EC000899
ETIM 8.0	EC000899	ETIM 9.0	EC000899
ECLASS 9.0	27-14-11-16	ECLASS 9,1	27-14-11-16
ECLASS 10.0	27-14-11-16	ECLASS 11.0	27-14-11-16
ECLASS 12.0	27-14-11-16	ECLASS 13.0	27-25-01-13
ECLASS 14.0	27-25-01-13		

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	/
RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül

## Fontos megjegyzés

Termékinformáció	A feszültség függ a kiválasztott biztosítéktól vagy a kiválasztott jelzőfénytől
------------------	---

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (UR)	E60693

## Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	<a href="#">VDE Certificate</a> <a href="#">Lloyds Register Certificate</a> <a href="#">Declaration of Conformity</a>
Engineering Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
User Documentation	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## 5x20

5x20

A túláram elleni védelem érdekében 5x20 mm-es, 100 mA és 6,3 A közötti olvadóbiztosíték-betéteket kínálunk.

## Általános rendelési adatok

Típus	G 20/0.50A/F	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6430600000</a>	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 0.5 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190046835	
Qty.	10 Stück	
Típus	G 20/2.50A/F	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6431000000</a>	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 2.5 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190085513	
Qty.	10 Stück	
Típus	G 20/0.10A/F	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6430300000</a>	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 0.1 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190077174	
Qty.	10 Stück	
Típus	G 20/2.00A/F	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6430900000</a>	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 2 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190123567	
Qty.	10 Stück	
Típus	G 20/4.00A/F	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6431200000</a>	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 4 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190022983	
Qty.	10 Stück	
Típus	G 20/0.20A/F	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6430400000</a>	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 0.2 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190152383	
Qty.	10 Stück	
Típus	G 20/1.00A/F	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6430700000</a>	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 1 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190093877	
Qty.	10 Stück	
Típus	G 20/1.60A/F	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6430800000</a>	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 1.6 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190031503	
Qty.	10 Stück	
Típus	G 20/6.30A/F	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6431400000</a>	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 6.3 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190086053	
Qty.	10 Stück	
Típus	G 20/0.63A/F	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6439000000</a>	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 0.63 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190131210	
Qty.	10 Stück	

A létrehozás dátuma 2024. augusztus 24. 18:39:28 CEST

A katalógus állapota 17.08.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	G 20/0.25A/F	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6430500000</a>	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 0.25 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190153991	
Qty.	10 Stück	

Típus	G 20/3.15A/F	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6431100000</a>	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 3.15 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190012977	
Qty.	10 Stück	

Típus	G 20/5.00A/F	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6431300000</a>	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 5 A, G-Si. 5 x 20
GTIN (EAN)	4008190185381	
Qty.	10 Stück	

## Plus



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

Típus	DEK 5/8 PLUS MC NE WS	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1046350000</a>	Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 8 mm, Raszter mm-ben (P): 8.00
GTIN (EAN)	4032248782055	Weidmueller, fehér
Qty.	800 Stück	

## SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Üres



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

Típus	DEK 5/8 MC NE WS	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1856740000</a>	Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 8 mm, Raszter mm-ben (P): 8.00
GTIN (EAN)	4032248400850	Weidmueller, fehér
Qty.	800 Stück	

## Réz



Az alkalmazott fémek közül a réznek van a legjobb elektromos vezetőképessége, ami a legmagasabb rövidzárlati ellenállást eredményezi. Ezért a réz gyűjtő sín a legszélesebb körben használt változat.

## Általános rendelési adatok

Típus	SSCH 6X6X1000 CU/SN	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6571300000</a>	Gyűjtő sín (kapocs), ezüst, Magasság: 1000 mm, Mélység: 6 mm,
GTIN (EAN)	4008190015039	Vörösréz
Qty.	1 m	
Típus	SSCH 15X6X1000 CU/SN	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6357400000</a>	Gyűjtő sín (kapocs), ezüst, Magasság: 1000 mm, Mélység: 6 mm,
GTIN (EAN)	4008190169572	Vörösréz
Qty.	1 m	
Típus	SSCH 10X3X1000 CU/SN	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6348900000</a>	Gyűjtő sín (kapocs), ezüst, Magasság: 1000 mm, Mélység: 3 mm,
GTIN (EAN)	4008190024802	Vörösréz
Qty.	1 m	

A létrehozás dátuma 2024. augusztus 24. 18:39:28 CEST

A katalógus állapota 17.08.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	SSCH 7.3X1.2X1000	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1071200000</a>	Gyűjtő sín (kapocs), ezüst, Magasság: 1000 mm, Mélység: 1.2 mm,
GTIN (EAN)	4008190279172	Vörösréz
Qty.	1 m	

## Fedélprofilok



A fedélprofilok védelmet nyújtanak a külső hatásoktól a sorkapcsok funkcionális területein vagy a támasztóbakokkal összefüggésben a teljes csatlakozósávon. Ezek nyújtanak védelmet az áramütéstől az áram alatt lévő részek véletlen megérintésekor működés közben vagy meghibásodás esetén.

## Általános rendelési adatok

Típus	ADP 2/HP2 1M	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6485300000</a>	SAK sorozat, Fedélprofil, Áttetsző, 1000 mm
GTIN (EAN)	4008190051716	
Qty.	1 m	

## QL / SAKA



A csavarozható keresztösszekötők egyszerűen fel- és leszerelhetők. A nagy érintkezőfelületnek köszönhetően még nagyobb áramerősségek is maximálisan megbízható érintkezés mellett vihetők át.

## Általános rendelési adatok

Típus	QL 2 SAKA10	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6135500000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, szürke, 32 A,
GTIN (EAN)	4008190099404	Pólusszám: 2, Raszter mm-ben (P): 12.00, Szigetelt: Nem, Szélesség:
Qty.	50 Stück	19.9 mm
Típus	QL 3 SAKA10	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6135600000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, szürke, 36 A,
GTIN (EAN)	4008190032081	Pólusszám: 3, Raszter mm-ben (P): 12.00, Szigetelt: Nem, Szélesség:
Qty.	50 Stück	31.8 mm
Típus	QL 10 SAKB10	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6338400000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, szürke, 36 A,
GTIN (EAN)	4008190139452	Pólusszám: 10, Raszter mm-ben (P): 6.00, Szigetelt: Nem, Szélesség:
Qty.	20 Stück	97 mm
Típus	QL 4 SAKA10	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6135700000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, szürke, 36 A,
GTIN (EAN)	4008190118822	Pólusszám: 4, Raszter mm-ben (P): 12.00, Szigetelt: Nem, Szélesség:
Qty.	50 Stück	43.7 mm



## SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	QL 10 SAKA10	Változat
Rendelési szám	<a href="#">61338500000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, szürke, 57 A,
GTIN (EAN)	4008190063313	Pólusszám: 10, Raszter mm-ben (P): 6.00, Szigetelt: Nem, Szélesség:
Qty.	20 Stück	115.1 mm

## QL / SAKH 10



A csavarozható keresztösszekötők egyszerűen fel- és leszerelhetők. A nagy érintkezőfelületnek köszönhetően még nagyobb áramerősségek is maximálisan megbízható érintkezés mellett vihetők át.

## Általános rendelési adatok

Típus	QL 2 SAKH10	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6131400000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, szürke, 36 A,
GTIN (EAN)	4008190114237	Pólusszám: 2, Raszter mm-ben (P): 14.00, Szigetelt: Nem, Szélesség:
Qty.	50 Stück	16.9 mm
Típus	QL 3 SAKH10	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6131500000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, szürke, 36 A,
GTIN (EAN)	4008190056490	Pólusszám: 3, Raszter mm-ben (P): 14.00, Szigetelt: Nem, Szélesség:
Qty.	50 Stück	26.8 mm

## Jelölőtartó



A jelölőtartó lehetőséget kínál további, 5 vagy 5,1 mm beosztású standard jelölők beszerelésére. A sarkított tartók opcionálisan összekapcsolhatók, és a Klippon® Connect moduláris sorkapcsok valamennyi standard jelölőcsatornájába beszerelhetők. A szerelési jelölők típusa a rendeltetési jelöléshordozó adott tartozékai alatt található meg.

## Általános rendelési adatok

Típus	BZT 1 ZA WS 10/5	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1805520000</a>	Tartozékok, Jelölőtartó
GTIN (EAN)	4032248270248	
Qty.	100 Stück	
Típus	BZT 1 WS 10/5	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1805490000</a>	Tartozékok, Jelölőtartó
GTIN (EAN)	4032248270231	
Qty.	100 Stück	

## SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Összekötőhüvelyek



## Általános rendelési adatok

Típus	VH 19/5/3.4	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6285100000</a>	Csatlakozóhüvely (kapocs), becsavart állapotban, Szélesség: 5,
GTIN (EAN)	4008190189297	Magasság: 5 mm, Mélység: 17.5 mm, Pólusszám: 1, Cu Zn
Qty.	50 Stück	
Típus	VH 13.6/6.3/4.3	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6299700000</a>	Csatlakozóhüvely (kapocs), becsavart állapotban, Szélesség: 7 mm,
GTIN (EAN)	4008190018313	Magasság: 7 mm, Mélység: 13.6 mm, Pólusszám: 1, Cu Zn
Qty.	50 Stück	
Típus	VL 2 RSF 1+2	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6528400000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, szürke, 32 A,
GTIN (EAN)	4008190059095	Pólusszám: 2, Raszter mm-ben (P): 11.00, Szigetelt: Nem, Szélesség:
Qty.	10 Stück	19 mm
Típus	VH 17.5/5/3.4	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6285200000</a>	Csatlakozóhüvely (kapocs), becsavart állapotban, Szélesség: 5 mm,
GTIN (EAN)	4008190054717	Magasság: 5 mm, Mélység: 17.5 mm, Pólusszám: 1, Vörösréz
Qty.	50 Stück	
Típus	VL 2 SAK6N/SAKT	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6194700000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, szürke, 32 A,
GTIN (EAN)	4008190148027	Pólusszám: 2, Raszter mm-ben (P): 8.00, Szigetelt: Nem, Szélesség: 7
Qty.	50 Stück	mm
Típus	VL 2 SAK16/SAKA	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6135800000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, szürke, 57 A,
GTIN (EAN)	4008190132088	Pólusszám: 2, Raszter mm-ben (P): 12.00, Szigetelt: Nem, Szélesség: 8
Qty.	50 Stück	mm
Típus	VH 12/4.9/3.3	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6249000000</a>	Csatlakozóhüvely (kapocs), becsavart állapotban, Szélesség: 4.9,
GTIN (EAN)	4008190129507	Magasság: 4.9 mm, Mélység: 12 mm, Vörösréz
Qty.	100 Stück	
Típus	VH 23/6/4.2 SAKA10	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6348700000</a>	Csatlakozóhüvely (kapocs), becsavart állapotban, Szélesség: 6,
GTIN (EAN)	4008190185923	Magasság: 6 mm, Mélység: 23 mm, Pólusszám: 1, Cu Zn
Qty.	50 Stück	
Típus	VH 20/5/3.4	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6446100000</a>	Dummy biztosítóbetét
GTIN (EAN)	4008190519742	
Qty.	10 Stück	

## SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	VL 2 SAK6/10/SAKB	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6135900000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, szürke, 32 A,
GTIN (EAN)	4008190036409	Pólusszám: 2, Raszter mm-ben (P): 6.50, Szigetelt: Nem, Szélesség: 1.5
Qty.	50 Stück	mm

## E 16

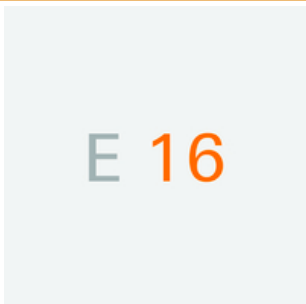


A Weidmüller E 16-as kivitelezésű, 10 A és 25 A közötti NEOZED biztosítékokat kínál.

## Általános rendelési adatok

Típus	E 16/25A GE TNDZ	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6208800000</a>	Aktív komponensek, Olvadóbiztosíték-betét
GTIN (EAN)	4008190037314	
Qty.	25 Stück	
Típus	E 16/10A RT TNDZ	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6208500000</a>	Aktív komponensek, Olvadóbiztosíték-betét
GTIN (EAN)	4008190067120	
Qty.	25 Stück	
Típus	E 16/16A GR TNDZ	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6208600000</a>	Aktív komponensek, Olvadóbiztosíték-betét
GTIN (EAN)	4008190015121	
Qty.	25 Stück	
Típus	E 16/20A BL TNDZ	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6208700000</a>	Aktív komponensek, Olvadóbiztosíték-betét
GTIN (EAN)	4008190044886	
Qty.	25 Stück	

## Q / SAK

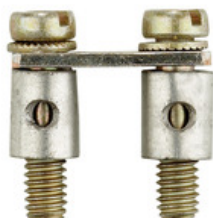

A csavarozható keresztösszekötők egyszerűen fel- és leszerelhetők. A nagy érintkezőfelületnek köszönhetően még nagyobb áramerősségek is maximálisan megbízható érintkezés mellett vihetők át.

## Általános rendelési adatok

Típus	Q 10 SAK 10	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6457400000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, szürke, 57 A,
GTIN (EAN)	4008190016166	Pólusszám: 10, Raszter mm-ben (P): 9.90, Szigetelt: Nem, Szélesség:
Qty.	20 Stück	96.1 mm

A létrehozás dátuma 2024. augusztus 24. 18:39:28 CEST

A katalógus állapota 17.08.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	Q 4 SAK10	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6457300000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, szürke, 57 A,
GTIN (EAN)	4008190129750	Pólusszám: 4, Raszter mm-ben (P): 9.90, Szigetelt: Nem, Szélesség:
Qty.	50 Stück	36.7 mm
Típus	Q 2 SAK10	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6457100000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, szürke, 57 A,
GTIN (EAN)	4008190103545	Pólusszám: 2, Raszter mm-ben (P): 9.90, Szigetelt: Nem, Szélesség:
Qty.	50 Stück	16.9 mm
Típus	Q 3 SAK10	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6457200000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, szürke, 57 A,
GTIN (EAN)	4008190135379	Pólusszám: 3, Raszter mm-ben (P): 9.90, Szigetelt: Nem, Szélesség:
Qty.	50 Stück	26.8 mm

## 6.3x32

6.3x32

A túláram elleni védelem érdekében 6,3x32 mm-es, 500 mA és 12,5 A közötti olvadóbiztosíték-betéteket kínálunk.

## Általános rendelési adatok

Típus	VH 25.4/6.3/4.3	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6446200000</a>	Dummy biztosítóbetét
GTIN (EAN)	4008190519759	
Qty.	10 Stück	

## SAK-sorozat

SAK  
Series

Villámmal ellátott figyelmeztetések növelik az emberek és gépek biztonságát. Ezeket akkor használják, amikor a külső feszültséget jelezni kell az alkalmazás során.

## Általános rendelési adatok

Típus	AD 4 SAK10	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6178600000</a>	Kapocsfedél, sárga, PVC, Magasság: 39.6 mm, Szélesség: 25 mm,
GTIN (EAN)	4008190068288	Mélység: 1 mm, HB
Qty.	50 Stück	

## SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Rögzítőcsavarok



A rögzítőcsavarok rögzítik a rövidzárlati hidat az alkalmazáson belül. Ha a rövidzárlati hidat eltolják a két egymás melletti sorkapocs között rövidzárlati pozícióba, akkor a rögzítőcsavarral lehet rögzíteni az adott helyen. Ez állandó és megbízható csatlakozást vagy rövidzárlatot biztosít.

## Általános rendelési adatok

Típus	KISC M3X20 SAK10 CU5	Változat
Rendelési szám	<a href="#">61177100000</a>	SAK sorozat, Rögzítőcsavar, Vörösréz
GTIN (EAN)	4008190060350	
Qty.	100 Stück	

## SAK-sorozat

SAK  
Series

A véglapok a végbak előtt lévő utolsó moduláris kapocs nyitott oldalára vannak felszerelve. A véglap használata biztosítja a moduláris kapocs működését és a meghatározott névleges feszültséget. A véglap biztosítja, hogy ne lehessen hozzáérni az áram alatt lévő részekhez, és így a kapocs védelmet biztosítson az ujjak számára.

## Általános rendelési adatok

Típus	AP SAK4-10 RT	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6117900000</a>	Véglemez (kapcsok), piros, Magasság: 40 mm, Szélesség: 1.5 mm,
GTIN (EAN)	4008190125059	V-2, PA 66
Qty.	20 Stück	
Típus	AP SAK4-10 KRG	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6117920000</a>	Véglemez (kapcsok), sötétbézs, sárga, Magasság: 40 mm, Szélesség:
GTIN (EAN)	4008190135904	1.5 mm, V-0, KrG
Qty.	20 Stück	
Típus	AP SAK4-10 BL	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6117980000</a>	Véglemez (kapcsok), kék, Magasság: 40 mm, Szélesség: 1.5 mm, V-2,
GTIN (EAN)	4008190171087	PA 66
Qty.	20 Stück	
Típus	AP SAKB/C/T KRG	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6146720000</a>	Véglemez (kapcsok), sötétbézs, sárga, Magasság: 65 mm, Szélesség:
GTIN (EAN)	4008190027995	3 mm, V-0, KrG
Qty.	20 Stück	
Típus	AP SAK4-10 KRG/BL	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6117970000</a>	Véglemez (kapcsok), kék, Magasság: 40 mm, Szélesség: 1.5 mm, V-0,
GTIN (EAN)	4008190049607	KrG
Qty.	20 Stück	

## SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	AP SAKS1+3 KRG/DB	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6191300000</a>	Véglemez (kapcsok), sötétbézs, Magasság: 54 mm, Szélesség: 3 mm,
GTIN (EAN)	4008190099763	V-O, KrG
Qty.	20 Stück	
Típus	AP SAK4-10 DB	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6105100000</a>	Véglemez (kapcsok), sötétbézs, Magasság: 40 mm, Szélesség: 1.5
GTIN (EAN)	4008190394875	mm, V-O, Wemid
Qty.	20 Stück	
Típus	AP SAK4-10	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6117960000</a>	Véglemez (kapcsok), bézs, Magasság: 40 mm, Szélesség: 1.5 mm,
GTIN (EAN)	4008190081485	V-2, PA 66
Qty.	20 Stück	
Típus	AP SAK4-10 I	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6117910000</a>	Véglemez (kapcsok), Világosszürke, Magasság: 40 mm, Szélesség: 1.5
GTIN (EAN)	4008190183707	mm, V-2, PA 66
Qty.	20 Stück	
Típus	AP SAKS1+3 KRG	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6191320000</a>	Véglemez (kapcsok), sötétbézs, sárga, Magasság: 54 mm, Szélesség:
GTIN (EAN)	4008190031688	3 mm, V-O, KrG
Qty.	20 Stück	
Típus	AP SAKA KRG	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6134220000</a>	Véglemez (kapcsok), sötétbézs, sárga, Magasság: 82 mm, Szélesség:
GTIN (EAN)	4008190167943	3 mm, V-O, KrG
Qty.	20 Stück	
Típus	AP KSKM	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6509630000</a>	SAK sorozat, Véglap, 1.5 mm, bézs, Közvetlen rögzítés
GTIN (EAN)	4008190456771	
Qty.	20 Stück	
Típus	AP RSF1 KRG	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6270420000</a>	Véglemez (kapcsok), középsárga, Magasság: 50 mm, Szélesség: 3
GTIN (EAN)	4008190099107	mm, V-O, KrG
Qty.	10 Stück	
Típus	AP SAK35/TW SAK16 BL	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6303680000</a>	Véglemez (kapcsok), kék, Magasság: 58 mm, Szélesség: 1.5 mm, V-2,
GTIN (EAN)	4008190025199	PA 66
Qty.	10 Stück	
Típus	AP SAK35/TW SAK16	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6303660000</a>	Véglemez (kapcsok), bézs, Magasság: 58 mm, Szélesség: 1.5 mm,
GTIN (EAN)	4008190110765	V-2, PA 66
Qty.	10 Stück	

## SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok


## Síntartó



## Általános rendelési adatok

Típus	SH 2	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6494920000</a>	Gyűjtősín-tartó, középsárga, 130 °C, Szélesség: 40 mm, V-0, KrG,
GTIN (EAN)	4008190007584	becsavart állapotban
Qty.	10 Stück	

## Réz

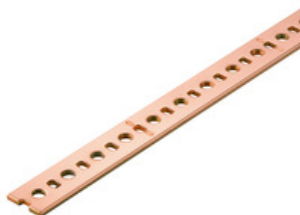

Az alkalmazott fémek közül a réznek van a legjobb elektromos vezetőképessége, ami a legmagasabb rövidzárlati ellenállást eredményezi. Ezért a réz gyűjtősín a legszélesebb körben használt változat.

## Általános rendelési adatok

Típus	NSCH 1M	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6280200000</a>	Gyűjtősín (kapocs), Natúr, Magasság: 15 mm, Mélység: 2 mm,
GTIN (EAN)	4008190012953	Vörösréz
Qty.	10 m	

## SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Egyéb



Termékeink könnyű kezelése és kiegészítése érdekében rögzítők széles választékát kínáljuk. A különféle szerszámoktól kezdve a szigetelőhüvelyekig és különböző csavarokig, komponenseink a legapróbb részletekig illeszkednek egymáshoz, és lehetővé teszik a megfelelő szabványoknak és védelmi előírásoknak megfelelő összeszerelést.

## Általános rendelési adatok

Típus	SS M4 D 128-A 4	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6136400000</a>	Rögzítő alátét, Vörösréz
GTIN (EAN)	4008190118143	
Qty.	100 Stück	

## Szigetelt



A szigetelt gyűjtő sín-leágazókapcsok egyrészt biztonságot nyújtanak az ujjak számára, másrészt a színes szigetelés jelzi az adott potenciált, például a földvezeték vagy a PE vezeték.

## Általános rendelési adatok

Típus	ZB 16K GE/GN	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6502860000</a>	Húzókegyl (gyűjtő sín), Húzókegyl, ezüst, 16 mm <sup>2</sup> , Szélesség: 10 mm, M 4, Acél
GTIN (EAN)	4008190188795	
Qty.	50 Stück	
Típus	ZBE 6K BL	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6525980000</a>	Húzókegyl (gyűjtő sín), Húzókegyl, kék, 6 mm <sup>2</sup> , Szélesség: 8 mm, M 4, Acél
GTIN (EAN)	4008190060886	
Qty.	50 Stück	
Típus	ZB 4K GG HENSEL	Változat
Rendelési szám	<a href="#">61824560000</a>	Húzókegyl (gyűjtő sín), Húzókegyl, ezüst, Szélesség: 6 mm, Acél
GTIN (EAN)	4032248330973	
Qty.	50 Stück	
Típus	ZB 4K SW	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6475310000</a>	Húzókegyl (gyűjtő sín), Húzókegyl, fekete, Szélesség: 7 mm, M 3, Acél
GTIN (EAN)	4008190008406	
Qty.	50 Stück	
Típus	ZB 4/6K BL	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6565480000</a>	Húzókegyl (gyűjtő sín), Húzókegyl, ezüst, Szélesség: 6 mm, M 3, Acél
GTIN (EAN)	4008190086831	
Qty.	50 Stück	



## SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	ZB 35K GE/GN M6X16	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6502660000</a>	Húzókegyl (gyűjtősin), Húzókegyl, ezüst, 35 mm <sup>2</sup> , Szélesség: 14
GTIN (EAN)	4008190052294	mm, M 6, Acél
Qty.	20 Stück	
Típus	ZB 16K BL	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6502880000</a>	Húzókegyl (gyűjtősin), Húzókegyl, ezüst, 16 mm <sup>2</sup> , Szélesség: 10
GTIN (EAN)	4008190014186	mm, M 4, Acél
Qty.	50 Stück	
Típus	ZB 4K BL	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6475380000</a>	Húzókegyl (gyűjtősin), Húzókegyl, ezüst, 4 mm <sup>2</sup> , Szélesség: 6
GTIN (EAN)	4008190010942	mm, M 3, Acél
Qty.	50 Stück	
Típus	ZBE 6K SW	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6525910000</a>	Húzókegyl (gyűjtősin), Húzókegyl, fekete, 6 mm <sup>2</sup> , Szélesség: 8
GTIN (EAN)	4008190977054	mm, M 4, Acél
Qty.	50 Stück	
Típus	ZB 4G BL	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6322180000</a>	Húzókegyl (gyűjtősin), Húzókegyl, ezüst, 4 mm <sup>2</sup> , Szélesség: 7.4
GTIN (EAN)	4008190050504	mm, M 3, Acél
Qty.	50 Stück	
Típus	ZB 35K BL M6X16	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6502680000</a>	Húzókegyl (gyűjtősin), Húzókegyl, ezüst, 35 mm <sup>2</sup> , Szélesség: 14
GTIN (EAN)	4008190004385	mm, M 6, Acél
Qty.	20 Stück	
Típus	ZB 4/6K GE/GN	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6565460000</a>	Húzókegyl (gyűjtősin), Húzókegyl, ezüst, Szélesség: 6 mm, M 3,
GTIN (EAN)	4008190032609	Acél
Qty.	50 Stück	
Típus	ZB 35K SW M6X16	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6502610000</a>	Húzókegyl (gyűjtősin), Húzókegyl, ezüst, 35 mm <sup>2</sup> , Szélesség: 14
GTIN (EAN)	4008190332587	mm, M 6, Acél
Qty.	20 Stück	
Típus	ZB 16K SW	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6502810000</a>	Húzókegyl (gyűjtősin), Húzókegyl, ezüst, Szélesség: 10 mm, M 4,
GTIN (EAN)	4008190332563	Acél
Qty.	50 Stück	
Típus	ZB 4K GE/GN	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6475360000</a>	Húzókegyl (gyűjtősin), Húzókegyl, ezüst, Szélesség: 6 mm, M 3,
GTIN (EAN)	4008190188047	Acél
Qty.	50 Stück	
Típus	ZB 4G SW	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6322110000</a>	Húzókegyl (gyűjtősin), Húzókegyl, ezüst, 4 mm <sup>2</sup> , Szélesség: 7.4
GTIN (EAN)	4008190189310	mm, M 3, Acél
Qty.	50 Stück	
Típus	ZB 4G GN/GE	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6322160000</a>	Húzókegyl (gyűjtősin), Húzókegyl, ezüst, 4 mm <sup>2</sup> , Szélesség: 7.4
GTIN (EAN)	4008190014278	mm, M 3, Acél
Qty.	50 Stück	
Típus	ZBE 6K GE/GN	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6525960000</a>	Húzókegyl (gyűjtősin), Húzókegyl, sárga, zöld, 6 mm <sup>2</sup> , Szélesség:
GTIN (EAN)	4008190145026	8 mm, M 4, Acél
Qty.	50 Stück	

A létrehozás dátuma 2024. augusztus 24. 18:39:28 CEST

A katalógus állapota 17.08.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## SAKS 1/35/G20

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Egyedi felirat



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

Típus	DEK 5/8 MC SDR	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1856750000</a>	Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 8 mm, Raszter mm-ben (P): 8.00
GTIN (EAN)	4032248400867	Weidmueller, Vevőspecifikus
Qty.	160 Stück	
Típus	DEK 5/8 PLUS MC SDR	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1046370000</a>	Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 8 mm, Raszter mm-ben (P): 8.00
GTIN (EAN)	4032248782079	Weidmueller, Vevőspecifikus
Qty.	160 Stück	

## QL / SAKS

A csavarozható keresztösszekötők egyszerűen fel- és leszerelhetők. A nagy érintkezőfelületnek köszönhetően még nagyobb áramerősségek is maximálisan megbízható érintkezés mellett vihetők át.



## Általános rendelési adatok

Típus	QL 2 SAKS2	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6207800000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, szürke, 36 A,
GTIN (EAN)	4008190144364	Pólusszám: 2, Raszter mm-ben (P): 27.60, Szigetelt: Nem, Szélesség:
Qty.	20 Stück	40.6 mm
Típus	QL 4 SAKS1	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6191600000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, szürke, 47 A,
GTIN (EAN)	4008190105518	Pólusszám: 4, Raszter mm-ben (P): 13.00, Szigetelt: Nem, Szélesség:
Qty.	20 Stück	44.7 mm

## SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	QL 2 SAKS1	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6191400000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, szürke, 47 A,
GTIN (EAN)	4008190123130	Pólusszám: 2, Raszter mm-ben (P): 13.00, Szigetelt: Nem, Szélesség:
Qty.	50 Stück	18.9 mm
Típus	QL 10 SAKS1	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6338800000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, szürke, 36 A,
GTIN (EAN)	4008190127039	Pólusszám: 10, Raszter mm-ben (P): 13.00, Szigetelt: Nem, Szélesség:
Qty.	20 Stück	122.1 mm
Típus	QL 2 SAKS4	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6328000000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, szürke, 47 A,
GTIN (EAN)	4008190071165	Pólusszám: 2, Raszter mm-ben (P): 24.00, Szigetelt: Nem, Szélesség:
Qty.	20 Stück	34 mm
Típus	QL 3 SAKS1	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6191500000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, szürke, 47 A,
GTIN (EAN)	4008190036881	Pólusszám: 3, Raszter mm-ben (P): 13.00, Szigetelt: Nem, Szélesség:
Qty.	50 Stück	31.9 mm
Típus	QL 3 SAKS4	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6328100000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, szürke, 47 A,
GTIN (EAN)	4008190097639	Pólusszám: 3, Raszter mm-ben (P): 24.00, Szigetelt: Nem, Szélesség:
Qty.	20 Stück	58 mm
Típus	QL 10 SAKS4	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6339000000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, szürke, 47 A,
GTIN (EAN)	4008190025335	Pólusszám: 10, Raszter mm-ben (P): 10.00, Szigetelt: Nem, Szélesség:
Qty.	20 Stück	226 mm
Típus	QL 10 SAKS2	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6338900000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, szürke, 36 A,
GTIN (EAN)	4008190105723	Pólusszám: 10, Raszter mm-ben (P): 10.00, Szigetelt: Nem, Szélesség:
Qty.	20 Stück	261.4 mm
Típus	QL 4 SAKS2	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6208000000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, szürke, 36 A,
GTIN (EAN)	4008190069100	Pólusszám: 4, Raszter mm-ben (P): 27.60, Szigetelt: Nem, Szélesség:
Qty.	20 Stück	95.8 mm

## QL/SAK 10



A csavarozható keresztösszekötők egyszerűen fel- és leszerelhetők. A nagy érintkezőfelületnek köszönhetően még nagyobb áramerősségek is maximálisan megbízható érintkezés mellett vihetők át.

## Általános rendelési adatok

Típus	QL 2 SAKB10	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6114100000</a>	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, szürke, 36 A,
GTIN (EAN)	4008190056605	Pólusszám: 2, Raszter mm-ben (P): 10.00, Szigetelt: Nem, Szélesség:
Qty.	100 Stück	17 mm

## SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Egyedi felirat



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

Típus	DEK 5/5 MC SDR	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1609810000</a>	Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00
GTIN (EAN)	4008190456597	Weidmueller, Vevőspecifikus
Qty.	200 Stück	

## Lapos csavarhúzó



Hornycsavarhúzó lekerekített pengével SD DIN 5265, ISO 2380/2, behajtó a DIN 5264, ISO 2380/1 szerint. Chrom Top hegy, SoftFinish markolat

## Általános rendelési adatok

Típus	SDS 1.0X5.5X150	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6008350000</a>	Csavarhúzó, Csavarhúzó
GTIN (EAN)	4032248056316	
Qty.	1 Stück	

## SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Szigeteletlen



A szigetelés nélküli gyűjtősín-leágazókapcsok helytakarékos megoldást kínálnak a vezetékek gyűjtősínén történő csatlakoztatására.

## Általános rendelési adatok

Típus	ZB 35/M6X16	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6266500000</a>	Húzókegyl (gyűjtősín), Húzókegyl, ezüst, 35 mm <sup>2</sup> , Szélesség: 14 mm, M 6, Acél
GTIN (EAN)	4008190102814	
Qty.	20 Stück	
Típus	ZBE 6	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6459500000</a>	Húzókegyl (gyűjtősín), Húzókegyl, ezüst, Szélesség: 8 mm, M 4, Acél
GTIN (EAN)	4008190032692	
Qty.	50 Stück	
Típus	ZB 4/6	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6556700000</a>	Húzókegyl (gyűjtősín), Húzókegyl, ezüst, 4 mm <sup>2</sup> , Szélesség: 5.3 mm, M 3, Acél
GTIN (EAN)	4008190188412	
Qty.	50 Stück	
Típus	ZB 16 ZKSC	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6316600000</a>	Húzókegyl (gyűjtősín), Húzókegyl, ezüst, 16 mm <sup>2</sup> , Szélesség: 10 mm, M 4, Acél
GTIN (EAN)	4008190145989	
Qty.	50 Stück	
Típus	ZB 4	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6316500000</a>	Húzókegyl (gyűjtősín), Húzókegyl, ezüst, 4 mm <sup>2</sup> , Szélesség: 5.3 mm, M 3, Acél
GTIN (EAN)	4008190061999	
Qty.	50 Stück	

## Biztosítéktartó



A SIHA biztosítótartó gyorsan át tudja változtatni a bontókapcsot biztosítós kapoccsá: egyszerűen távolítsa el a leválasztó kart, és csatlakoztassa a biztosíték egységet.

## Általános rendelési adatok

Típus	SK SAKS1/G25	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6282000000</a>	Csavaros zárósapka (kapocs)
GTIN (EAN)	4008190078492	
Qty.	20 Stück	

## SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	SK G20/SAKS1	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6282100000</a>	Csavaros zárósapka (kapocs)
GTIN (EAN)	4008190004606	
Qty.	20 Stück	
Típus	SK E14 SAKS4	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6339410000</a>	Csavaros zárósapka (kapocs)
GTIN (EAN)	4008190032104	
Qty.	20 Stück	
Típus	SK E18 SAKS5	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6359310000</a>	Csavaros zárósapka (kapocs)
GTIN (EAN)	4008190002121	
Qty.	20 Stück	
Típus	SK E16/SAKS2	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6284110000</a>	Csavaros zárósapka (kapocs)
GTIN (EAN)	4008190006204	
Qty.	25 Stück	

## Mérőgyűrűk

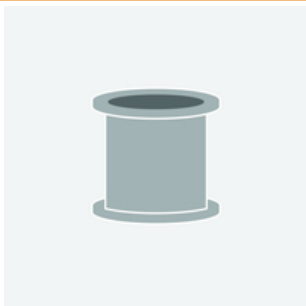

A mérőgyűrűk a rosszul megválasztott biztosítékméret elleni védelmet szolgálják. Ezek egyszerűen az adott biztosítékalapba vannak behelyezve, és segítségükkel elkerülhető a nagyobb biztosítékok használata.

## Általános rendelési adatok

Típus	P 14/6 D01 GN SAKS4	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6328600000</a>	Biztosítóméretező gyűrű (kapocs), Magasság: 11 mm, Mélység: 10.5 mm, Alumínium, zöld
GTIN (EAN)	4008190004248	
Qty.	50 Stück	
Típus	P 14/10 D01 RT SAKS4	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6328700000</a>	Biztosítóméretező gyűrű (kapocs), Magasság: 11 mm, Mélység: 10.5 mm, Alumínium, piros
GTIN (EAN)	4008190010294	
Qty.	50 Stück	
Típus	P 14/2 D01 RS SAKS4	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6138000000</a>	Biztosítóméretező gyűrű (kapocs), Magasság: 11 mm, Mélység: 10.5 mm, Alumínium, pink
GTIN (EAN)	4008190114664	
Qty.	50 Stück	
Típus	P 14/4 D01 BR SAKS4	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6138100000</a>	Biztosítóméretező gyűrű (kapocs), Magasság: 11 mm, Mélység: 10.5 mm, Alumínium, barna
GTIN (EAN)	4008190077365	
Qty.	50 Stück	

## SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Acél



Az acél és rozsdamentes acél gyűjtősínek a legerősebbek a fém gyűjtősínek közül, és ezeket olyan alkalmazásokban használják, amelyekben a rövidzárlati ellenállás csak másodlagos szerepet játszik.

## Általános rendelési adatok

Típus	ESCH 1 M	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6280300000</a>	Gyűjtő sín (kapocs), ezüst, Magasság: 12 mm, Mélység: 2 mm, Acél
GTIN (EAN)	4008190143053	
Qty.	10 m	

## Üres



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

Típus	DEK 5/6 MC NE WS	Változat
Rendelési szám	<a href="#">609820000</a>	Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00
GTIN (EAN)	4008190203436	Weidmueller, fehér
Qty.	1 000 Stück	

## SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Csavarok



A sorkapcsoktól vagy a tartozékoktól függően különböző csavartípusokat kínálunk kiegészítő elemként vagy cserelakatrészként.

## Általános rendelési adatok

Típus	BFSC M4X9T	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6103300000</a>	Rögzítőcsavar (kapocs), 4.00 mm, Acél, Mélység: 7 mm, Szélesség: 7 mm, Magasság: 9 mm
GTIN (EAN)	4008190023348	
Qty.	100 Stück	
Típus	BFSC M4X20	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6362800000</a>	Rögzítőcsavar (kapocs), 4.00 mm, Acél, Mélység: 7 mm, Szélesség: 7 mm, Magasság: 20 mm
GTIN (EAN)	4008190114053	
Qty.	100 Stück	
Típus	KISC M3X6 SAKS 1	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6346200000</a>	Húzókegyel, Rögzítőcsavar, Acél
GTIN (EAN)	4008190175658	
Qty.	100 Stück	
Típus	BFSC M3X25	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6292500000</a>	Rögzítőcsavar (kapocs), 3.00 mm, Acél, Mélység: 4.8 mm, Szélesség: 4.8 mm, Magasság: 25 mm
GTIN (EAN)	4008190177027	
Qty.	100 Stück	
Típus	BFSC M3X22 PA/RT	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6128900000</a>	Rögzítőcsavar (kapocs), 3.00 mm, Poliamid 66, Mélység: 4.8 mm, Szélesség: 4.8 mm, Magasság: 22 mm
GTIN (EAN)	4008190084158	
Qty.	100 Stück	
Típus	BFSC M4X30	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6267100000</a>	Rögzítőcsavar (kapocs), 4.00 mm, Acél, Mélység: 7 mm, Szélesség: 7 mm, Magasság: 30 mm
GTIN (EAN)	4008190187897	
Qty.	50 Stück	



## SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## QL rögzítőcsavarok



A csavarozható keresztösszekötők egyszerűen fel- és leszerelhetők. A nagy érintkezőfelületnek köszönhetően még nagyobb áramerősségek is maximálisan megbízható érintkezés mellett vihetők át.

## Általános rendelési adatok

Típus	SS M3 D 128-A 3	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6164400000</a>	Rögzítő alátét, Vörösréz
GTIN (EAN)	4008190035914	
Qty.	50 Stück	

## Üres



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

Típus	DEK 5/6.5 MC NE WS	Változat
Rendelési szám	<a href="#">609840000</a>	Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6.5 mm, Raszter mm-ben (P): 6.50
GTIN (EAN)	4008190203429	Weidmueller, fehér
Qty.	900 Stück	

## SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Sárgaréz



A sárgaréz (például a rézötvözetek) pozitív jellemzőkkel bír az elektromos vezetőképesség terén, ugyanakkor a réznél erősebben ellenáll a mechanikai hatásoknak.

## Általános rendelési adatok

Típus	SA 3.00X10.00X1000 CUZN ...	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6259800000</a>	Gyűjtő sín (kapocs), ezüst, Magasság: 1000 mm, Mélység: 3 mm,
GTIN (EAN)	4008190049300	Sárgaréz
Qty.	1 m	

## Egyedi felirat



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

Típus	DEK 5/6 MC SDR	Változat
Rendelési szám	<a href="#">609830000</a>	Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00
GTIN (EAN)	4008190456603	Weidmueller, Vevőspecifikus
Qty.	200 Stück	

## Tartozékok

## Vizsgálódugók



Az adapterek és teszt dugók a sorkapcsok és a vizsgálóberendezések közötti elektromos csatlakozáshoz használatosak. Így elektromos érintkezés hozható létre vezetékhez állapottban, és a mérések könnyen elvégezhetők.

## Általános rendelési adatok

Típus	PS 4 F.STB 4	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6299600000</a>	Tesztadapter (kapocs), 230 V
GTIN (EAN)	4008190074043	
Qty.	20 Stück	
Típus	PS 2.3 RT	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6180400000</a>	Tesztadapter (kapocs), 230 V, 20 mA
GTIN (EAN)	4008190060121	
Qty.	20 Stück	
Típus	ZS 2.3/4	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6249600000</a>	Dugasz (kapocs), Dugaszolható csatlakozás, piros, Csatlakozások száma: 1, V-2, Poliamid 66, Pólusszám: 4, Szélesség: 6.5 mm, Magasság: 6.5 mm
GTIN (EAN)	4008190022785	
Qty.	20 Stück	
Típus	PS 2.0 OR	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6293800000</a>	Tesztadapter (kapocs), 230 V, 20 mA
GTIN (EAN)	4008190042356	
Qty.	20 Stück	
Típus	FZS 2/4 RT/80 SAKT4	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1276300000</a>	Dugasz (kapocs), Dugaszolható csatlakozás, piros, 2 mm², Csatlakozások száma: 2, Pólusszám: 1, Szélesség: 9 mm, Magasság: 9 mm
GTIN (EAN)	4008190026080	
Qty.	20 Stück	

## SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Egyedi felirat



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

Típus	DEK 5/6.5 MC SDR	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1609850000</a>	Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6.5 mm, Raszter mm-ben (P): 6.50
GTIN (EAN)	4008190456610	Weidmueller, Vevőspecifikus
Qty.	180 Stück	

## Acél



Az acél DIN tartósínek a legelterjedtebb termékek a piacon. A fém DIN tartósínek között ezek a legkevésbé védettek a rövidzárlat ellen, hasonlóan a rozsdamentes acélhoz.

## Általános rendelési adatok

Típus	TS 32X15/LL 2M/ST/ZN	Változat
Rendelési szám	<a href="#">0514400000</a>	Kalapsín, Tartozékok, Acél, galvanizált ónbevonat, passzívált,
GTIN (EAN)	4008190086152	Szélesség: 2000 mm, Magasság: 33 mm, Mélység: 15 mm, Rés
Qty.	2 m	szélesség: 5.20 mm, Rés hossz: 25.00 mm

## SAKS 1/35/G20

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## DEK 5/6



## WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkötője biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elastikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

## A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

## Általános rendelési adatok

Típus	DEK 5/6 MM WS	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6007120000</a>	Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6 mm, Weidmueller, fehér
GTIN (EAN)	4050118392104	
Qty.	600 Stück	

## Szigetelősapkák



A gyűjtősín-leágazókapcsokhoz való tartozékainkkal gyorsan és egyszerűen szigetelheti a leágazókapcsokat, valamint a színekódolásnak köszönhetően láthatja a potenciált.

## Általános rendelési adatok

Típus	IK 4 BL ZB4	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6475480000</a>	Érintkező (gyűjtősínes csatlakozó)
GTIN (EAN)	4008190145668	
Qty.	50 Stück	
Típus	IK 35/ZB35 BL	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6502780000</a>	Érintkező (gyűjtősínes csatlakozó)
GTIN (EAN)	4008190141455	
Qty.	50 Stück	
Típus	IK 4 GG ZB4	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6475460000</a>	Takarófedél (kapocs), Poliamid 66
GTIN (EAN)	4008190065348	
Qty.	50 Stück	

A létrehozás dátuma 2024. augusztus 24. 18:39:28 CEST

A katalógus állapota 17.08.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	IK 16/ZB 16 BL	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6502980000</a>	Érintkező (gyűjtősínes csatlakozó)
GTIN (EAN)	4008190159696	
Qty.	50 Stück	
Típus	IK 16/ZB 16 GG	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6502960000</a>	Takarófedél (kapocs), Poliamid 66
GTIN (EAN)	4008190113438	
Qty.	50 Stück	
Típus	IK 6 GG ZBE6K	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6526060000</a>	Takarófedél (kapocs), Acél
GTIN (EAN)	4008190128647	
Qty.	50 Stück	

## DEK 5/8



## WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkötője biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elastikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódhatnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

## A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

## Általános rendelési adatok

Típus	DEK 5/8 MM WS	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6007130000</a>	Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 8 mm, Weidmueller, fehér
GTIN (EAN)	4050118392012	
Qty.	500 Stück	

## SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Üres



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

Típus	DEK 5/5 MC NE WS	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1609801044</a>	Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00
GTIN (EAN)	4008190397111	Weidmueller, fehér
Qty.	1 000 Stück	

## W-sorozat



Az áramkörök optikai elválasztására vagy a szomszédos keresztösszekötők elektromos szigetelésére elválasztólemezt használnak. A zárólemezzel ellentétben ennek alakja nagyobb lehet, mint a szomszédos sorkapcsok. Kisebb azonban nem lehet, különben az alkalmazásban szükséges légrések és kúszótávolságok nem tarthatók meg.

## Általános rendelési adatok

Típus	WTW EN	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1058800000</a>	Elválasztó lemez (kapocs), sötétbézs, Magasság: 86 mm, Szélesség: 3
GTIN (EAN)	4008190140175	mm, V-0, Wemid
Qty.	20 Stück	

## SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## E 14

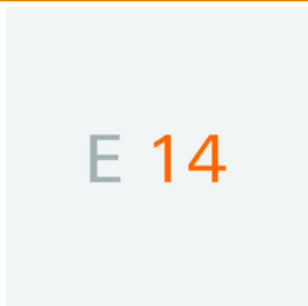

A Weidmüller E 14-as kivitelezésű, 2 A és 16 A közötti NEOZED biztosítékokat kínál.

## Általános rendelési adatok

Típus	E 14/4A BR	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6137500000</a>	Aktív komponensek, Olvadóbiztosíték-betét
GTIN (EAN)	4008190142629	
Qty.	10 Stück	
Típus	E 14/16A GR	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6328500000</a>	Aktív komponensek, Olvadóbiztosíték-betét
GTIN (EAN)	4008190152161	
Qty.	10 Stück	
Típus	E 14/2A RS	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6137400000</a>	Aktív komponensek, Olvadóbiztosíték-betét
GTIN (EAN)	4008190069094	
Qty.	10 Stück	
Típus	E 14/6A GN	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6328300000</a>	Aktív komponensek, Olvadóbiztosíték-betét
GTIN (EAN)	4008190002190	
Qty.	10 Stück	
Típus	E 14/10A RT	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6328400000</a>	Aktív komponensek, Olvadóbiztosíték-betét
GTIN (EAN)	4008190000288	
Qty.	10 Stück	

## Vizsgálóaljak



Az adapterek és teszt dugók a sorkapcsok és a vizsgálóberendezések közötti elektromos csatlakozáshoz használatosak. Így elektromos érintkezés hozható létre vezetékhez állapottban, és a mérések könnyen elvégezhetők.

## Általános rendelési adatok

Típus	STB 18/RSF1	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6286500000</a>	Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 15 mm, Mélység: 23 mm
GTIN (EAN)	4008190515591	
Qty.	20 Stück	



## SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	STB 13.5/D6/4/M4 SAKA10	Változat
Rendelési szám	6135200000	SAK sorozat, Aljzat
GTIN (EAN)	4008190172862	
Qty.	50 Stück	

## QL / RSF1+2




A csavarozható keresztösszekötők egyszerűen fel- és leszerelhetők. A nagy érintkezőfelületnek köszönhetően még nagyobb áramerősségek is maximálisan megbízható érintkezés mellett vihetők át.

## Általános rendelési adatok

Típus	QL 4 RSF1+2	Változat
Rendelési szám	6267600000	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, szürke, 41 A,
GTIN (EAN)	4008190174859	Pólusszám: 4, Raszter mm-ben (P): 11.00, Szigetelt: Nem, Szélesség:
Qty.	50 Stück	40 mm
Típus	QL 10 RSF1+2	Változat
Rendelési szám	6341700000	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, szürke, 20 A,
GTIN (EAN)	4008190003173	Pólusszám: 10, Raszter mm-ben (P): 8.00, Szigetelt: Nem, Szélesség:
Qty.	20 Stück	106 mm
Típus	QL 2 RSF1+2	Változat
Rendelési szám	6267400000	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, szürke, 57 A,
GTIN (EAN)	4008190139988	Pólusszám: 2, Raszter mm-ben (P): 11.00, Szigetelt: Nem, Szélesség:
Qty.	50 Stück	18 mm
Típus	QL 3 RSF1+2	Változat
Rendelési szám	6267500000	Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, szürke, 57 A,
GTIN (EAN)	4008190116835	Pólusszám: 3, Raszter mm-ben (P): 11.00, Szigetelt: Nem, Szélesség:
Qty.	50 Stück	29 mm

## TS 32

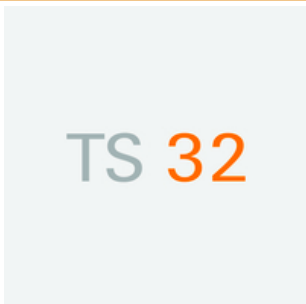

A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocssínen és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

## Általános rendelési adatok

Típus	EWK 1 ALT	Változat
Rendelési szám	6495160000	Végbak, bézs, TS 32, V-2, Poliamid 66, Szélesség: 8 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190160777	
Qty.	50 Stück	

A létrehozás dátuma 2024. augusztus 24. 18:39:28 CEST

A katalógus állapota 17.08.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	EWK 2	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6199360000</a>	Végbak, bézs, TS 32, V-0, Wemid, Szélesség: 15 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190023546	
Qty.	50 Stück	
Típus	WEW 32/1	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1067600000</a>	Végbak, sötétbézs, TS 32, V-2, PA 66 GF 30, Szélesség: 12 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190099657	
Qty.	50 Stück	
Típus	EWK 1	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6206160000</a>	Végbak, bézs, TS 32, V-0, Wemid, Szélesség: 9 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190080020	
Qty.	50 Stück	

## 5x25

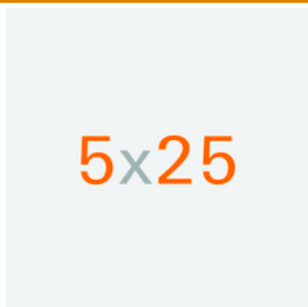

A túláram elleni védelem érdekében 5x25 mm-es, 250 mA és 6,3 A közötti olvadóbiztosíték-betéteket kínálunk.

## Általános rendelési adatok

Típus	G 25/2.00A/F BL	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6192700000</a>	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 2 A, G-Si. 5 x 25
GTIN (EAN)	4008190176402	
Qty.	10 Stück	
Típus	G 25/0.50A/M WS	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6510300000</a>	Miniatűr biztosító, közepes késleltetés, 0.5 A, G-Si. 5 x 25
GTIN (EAN)	4008190018368	
Qty.	10 Stück	
Típus	G 25/0.80A/M GR	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6646400000</a>	Miniatűr biztosító, közepes késleltetés, 0.8 A, G-Si. 5 x 25
GTIN (EAN)	4008190060794	
Qty.	10 Stück	
Típus	G 25/0.25A/M GE	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6546900000</a>	Miniatűr biztosító, közepes késleltetés, 0.25 A, G-Si. 5 x 25
GTIN (EAN)	4008190097370	
Qty.	10 Stück	
Típus	G 25/6.30A/F GN	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6192900000</a>	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 6.3 A, G-Si. 5 x 25
GTIN (EAN)	4008190135461	
Qty.	10 Stück	
Típus	G 25/10.0A/M RT	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6193100000</a>	Miniatűr biztosító, közepes késleltetés, 10 A, G-Si. 5 x 25
GTIN (EAN)	4008190023799	
Qty.	10 Stück	

## SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	G 25/1.00A/M RT	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6265800000</a>	Miniatűr biztosító, közepes késleltetés, 1 A, G-Si. 5 x 25
GTIN (EAN)	4008190141660	
Qty.	10 Stück	
Típus	G 25/4.00A/F BR	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6192800000</a>	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 4 A, G-Si. 5 x 25
GTIN (EAN)	4008190115319	
Qty.	10 Stück	

## SAK-sorozat



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocssínen és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

## Általános rendelési adatok

Típus	EW 35	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6383560000</a>	Végbak, bézs, TS 35, V-2, Wemid, Szélesség: 8.5 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190181314	
Qty.	50 Stück	

## SAK-sorozat



Az áramkörök optikai elválasztására vagy a szomszédos keresztösszekötők elektromos szigetelésére elválasztólemezt használnak. A zárólemezzel ellentétben ennek alakja nagyobb lehet, mint a szomszédos sorkapcsok. Kisebb azonban nem lehet, különben az alkalmazásban szükséges légrések és kúszótávolságok nem tarthatók meg.

## Általános rendelési adatok

Típus	TSCH 4 AKZ4	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6363360000</a>	Kis elválasztó (kapocs), PA 66, bézs, Folyamatos üzemi hőmérséklet, max.: 100 °C
GTIN (EAN)	4008190136680	
Qty.	100 Stück	
Típus	TW SAKS2 HP/DBR/2	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6607000000</a>	Elválasztó lemez (kapocs), sötétbarna, Magasság: 80 mm, Szélesség: 2 mm, V-2, PA 66
GTIN (EAN)	4008190002732	
Qty.	20 Stück	
Típus	TW AST1/PA HP/DBR/0.5	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6474700000</a>	Elválasztó lemez (kapocs), sötétbarna, Magasság: 65 mm, Szélesség: 0.5 mm, V-2
GTIN (EAN)	4008190078508	
Qty.	20 Stück	

## SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

Típus	TSCH 2	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6353660000</a>	Kis elválasztó (kapocs), PA 66, bézs, Folyamatos üzemi hőmérséklet.,
GTIN (EAN)	4008190128432	max.: 100 °C
Qty.	100 Stück	
Típus	TSCH 1	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6319160000</a>	Kis elválasztó (kapocs), PA 66, bézs, Folyamatos üzemi hőmérséklet.,
GTIN (EAN)	4008190097219	max.: 100 °C
Qty.	100 Stück	
Típus	TSCH 6 DK1 S4	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6190260000</a>	Kis elválasztó (kapocs), PA 66, bézs, Folyamatos üzemi hőmérséklet.,
GTIN (EAN)	4008190051075	max.: 100 °C
Qty.	100 Stück	
Típus	TW DK4 HP/DBR/2	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6833500000</a>	Elválasztó lemez (kapocs), sötétbarna, Magasság: 65 mm, Szélesség:
GTIN (EAN)	4008190009052	2 mm, V-2, PA 66
Qty.	20 Stück	
Típus	TW 4 SAK4-10 BL	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6130180000</a>	Elválasztó lemez (kapocs), kék, Magasság: 50 mm, Szélesség: 1.5 mm,
GTIN (EAN)	4008190114138	V-2, PA 66
Qty.	20 Stück	
Típus	TSCH 3 SAKD2.5 N	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6366860000</a>	Kis elválasztó (kapocs), PA 66, bézs, Folyamatos üzemi hőmérséklet.,
GTIN (EAN)	4008190010928	max.: 100 °C
Qty.	100 Stück	
Típus	TW 4 SAK4-10	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6130160000</a>	Elválasztó lemez (kapocs), bézs, Magasság: 50 mm, Szélesség: 1.5
GTIN (EAN)	4008190096335	mm, V-2, PA 66
Qty.	20 Stück	

## SchT csoportos jelölőtartó



Az SchT 5 S csoportjelölő tartó közvetlenül felpattintható a TS 32 tartósínre (G-sín) vagy a TS 35 tartósínre (sorsorkapocssín). Emiatt a sorkapocs feliratozása a sorkapocstól és annak típusától függetlenül kialakítható.

Az SchT 5 és SchT 5 S védelmét ESO 5, STR 5 védőszalagok biztosítják.

Az SchT 7 egy elforgatható csoportos jelölő becsúsztható jelzőlapokhoz, mely minden további nélkül lehetővé teszi a kapocscsavar működtetését.

Az SchT 7 tartalmazza az ESO 7, STR 7 védőszalagot, vagy DEK 5 védelmet.

A becsúsztható címkék és védőszalagok a „Tartozékok” címszó alatt találhatók.

## Általános rendelési adatok

Típus	SCHT 7	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6517960000</a>	SCHT, Sorkapocs jelölő, 39.3 x 8 mm, Raszter mm-ben (P): 7.00
GTIN (EAN)	4008190001742	Weidmueller, fehér
Qty.	20 Stück	

## SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Zárólemez



## Áram- és feszültségátalakítók huzalozása

Rugós és csavaros csatlakozástechnikával is kapható mérő-bontó sorkapcsaink kifinomult megoldást kínálnak az áramerősség, feszültség és teljesítmény méréséhez szükséges fontos átalakító áramkörök kiépítéséhez.

## Általános rendelési adatok

Típus	TW SAKB/C/T	Változat
Rendelési szám	<a href="#">6242920000</a>	Elválasztó lemez (kapocs), bézs, Magasság: 75 mm, Szélesség: 3 mm,
GTIN (EAN)	4008190069933	V-2, PA 66
Qty.	20 Stück	