

## HDC MHX 4P MC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Flexible**

The four module sizes make for individual plug solutions that save a huge amount of space. The smaller pitch translates into an optimised design too.

**Általános rendelési adatok**

Verzió	Áramellátás modul
Rendelési szám	<a href="#">1428950000</a>
Típus	HDC MHX 4P MC
GTIN (EAN)	4050118233339
Qty.	1 Stück

## HDC MHX 4P MC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	34 mm	Mélység (coll)	1,339 inch
Magasság	48,1 mm	Magasság (coll)	1,894 inch
Szélesség	14,5 mm	Szélesség (coll)	0,571 inch
Nettó tömeg	12,355 g		

## Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték	-40 °C ... 125 °C
-------------------------	-------------------

## PE csatlakozási adatok

Csatlakozás típusa PE	Csavaros csatlakozás modulkerettel
-----------------------	---------------------------------------

## Verzió

Csatlakozás típusa	Krimpelhető csatlakozás	Csupaszolási hossz, névleges csatlakozás	8 mm
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 10	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.	AWG 16
Vezeték-keresztmetszet, max.	6 mm <sup>2</sup>	Vezeték-keresztmetszet, min.	1,5 mm <sup>2</sup>

## Általános adatok

Anyag	polikarbonát, üvegszál- erősítésű	Dugaszhelyek szükséges száma	1
Dugaszolási ciklusok	≥ 500	Névleges feszültség (DIN EN 61984)	830 V
Névleges feszültség az UL/CSA szerint	600 V	Névleges lökfeszültség (DIN EN 61984)	8 kV
Névleges áram (DIN EN 61984)	40 A	Pólusszám	4
Sorozat	ModuPlug	Szennyezés súlyossága	3
Szigetelés erőssége	10 <sup>12</sup> Ω	Típus	Érintkező
Tűlfeszültség kategória	III	UL 94 éghetőségi osztály	V-0

## Besorolások

ETIM 6.0	EC002312	ETIM 7.0	EC002312
ETIM 8.0	EC002312	ETIM 9.0	EC002312
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9,1	27-44-02-18
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-92
ECLASS 12.0	27-44-02-92	ECLASS 13.0	27-44-02-92

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus)	E92202

A létrehozás dátuma 2024. május 23. 9:05:00 CEST

A katalógus állapota 18.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

**HDC MHX 4P MC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Műszaki adatok****Letöltések**Approval/Certificate/Document of  
Conformity[Manufacturer's declaration](#)

Engineering Data

[CAD data – STEP](#)

Katalógusok

[Catalogues in PDF-format](#)

Kiadványok






[FL FIELDWIRING EN](#)[FL FIELDWIRING EN](#)

## HDC MHX 4P MC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Rajzok**

www.weidmueller.com

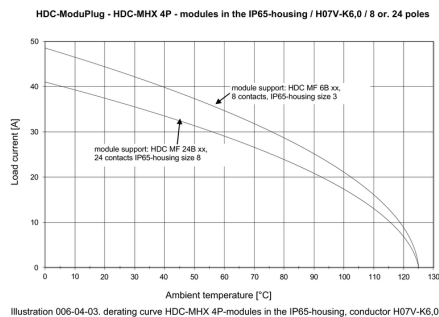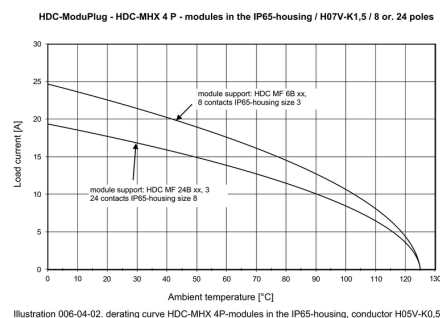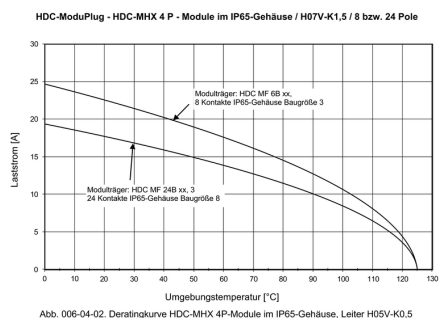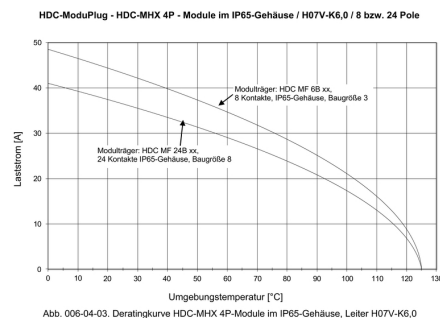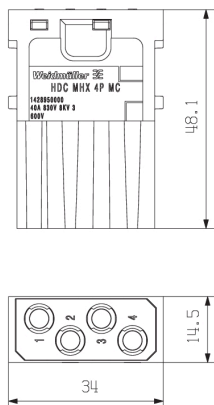

## HDC MHX 4P MC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Krimpelhető érintkezők, HX



A krimp (sajtol) csatlakozások olyan elektronikai és mechanikai kötést biztosítanak a vezeték és az érintkező között, ami egyszerre biztonságos és megbízható. Az optimális krimpcsatlakozás gázzáró és korrózióálló.

## Általános rendelési adatok

Típus	HDC C HX SM6.0AG	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1002940000</a>	Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, MixMate, Dugó,
GTIN (EAN)	4032248697229	Vezeték-keresztmetszet, max.: 6, fordított, Rézötvözet
Qty.	25 Stück	
Típus	HDC C HX SM4.0AG	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1002930000</a>	Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, MixMate, Dugó,
GTIN (EAN)	4032248697212	Vezeték-keresztmetszet, max.: 4, fordított, Rézötvözet
Qty.	25 Stück	
Típus	HDC C HX SM1.5AG	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1002910000</a>	Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, MixMate, Dugó,
GTIN (EAN)	4032248697090	Vezeték-keresztmetszet, max.: 1.5, fordított, Rézötvözet
Qty.	25 Stück	
Típus	HDC C HX SM2.5AG	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1002920000</a>	Ipari nehézcsatlakozók, Krimpelhető érintkező, MixMate, Dugó,
GTIN (EAN)	4032248697106	Vezeték-keresztmetszet, max.: 2.5, fordított, Rézötvözet
Qty.	25 Stück	

## Standard



## Általános rendelési adatok

Típus	HDC MF 24B AF	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1429050000</a>	Keret
GTIN (EAN)	4050118233285	
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC MF 24B FA	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1429070000</a>	Keret
GTIN (EAN)	4050118233520	
Qty.	1 Stück	

## HDC MHX 4P MC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Rövid vezetőcsappal



## Általános rendelési adatok

Típus	HDC MFGS 10B CA	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6736920000</a>	Keret
GTIN (EAN)	4050118822281	
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC MFGS 10B AC	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6736910000</a>	Keret
GTIN (EAN)	4050118822274	
Qty.	1 Stück	

## Hosszú vezetőcsappal



## Általános rendelési adatok

Típus	HDC MFGL 10B CA	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6737000000</a>	Keret
GTIN (EAN)	4050118823059	
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC MFGL 10B AC	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6736990000</a>	Keret
GTIN (EAN)	4050118823042	
Qty.	1 Stück	

## HDC MHX 4P MC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Rövid vezetőcsappal



## Általános rendelési adatok

Típus	HDC MFGS 6B AB	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6736890000</a>	Keret
GTIN (EAN)	4050118822250	
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC MFGS 6B BA	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6736900000</a>	Keret
GTIN (EAN)	4050118822267	
Qty.	1 Stück	

## Hosszú vezetőcsappal



## Általános rendelési adatok

Típus	HDC MFGL 16B DA	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6737020000</a>	Keret
GTIN (EAN)	4050118823073	
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC MFGL 16B AD	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6737010000</a>	Keret
GTIN (EAN)	4050118823066	
Qty.	1 Stück	

## HDC MHX 4P MC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Standard



## Általános rendelési adatok

Típus	HDC MF 6B AB	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1428920000</a>	Keret
GTIN (EAN)	4050118233414	
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC MF 6B BA	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1428940000</a>	Keret
GTIN (EAN)	4050118233353	
Qty.	1 Stück	

## Hosszú vezetőcsappal



## Általános rendelési adatok

Típus	HDC MFGL 24B FA	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8737040000</a>	Keret
GTIN (EAN)	4050118823097	
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC MFGL 24B AF	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">8737030000</a>	Keret
GTIN (EAN)	4050118823080	
Qty.	1 Stück	



## HDC MHX 4P MC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Rövid vezetősappal



## Általános rendelési adatok

Típus	HDC MFGS 24B FA	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6736960000</a>	Keret
GTIN (EAN)	4050118823028	
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC MFGS 24B AF	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6736950000</a>	Keret
GTIN (EAN)	4050118823011	
Qty.	1 Stück	

## Rövid vezetősappal



## Általános rendelési adatok

Típus	HDC MFGS 16B AD	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6736930000</a>	Keret
GTIN (EAN)	4050118822298	
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC MFGS 16B DA	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6736940000</a>	Keret
GTIN (EAN)	4050118823004	
Qty.	1 Stück	

## HDC MHX 4P MC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Standard



## Általános rendelési adatok

Típus	HDC MF 16B AD	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1429010000</a>	Keret
GTIN (EAN)	4050118233315	
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC MF 16B DA	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1429030000</a>	Keret
GTIN (EAN)	4050118233407	
Qty.	1 Stück	

## Standard



## Általános rendelési adatok

Típus	HDC MF 10B CA	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1428980000</a>	Keret
GTIN (EAN)	4050118233278	
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC MF 10B AC	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">1428960000</a>	Keret
GTIN (EAN)	4050118233223	
Qty.	1 Stück	

## HDC MHX 4P MC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Hosszú vezetőcsappal



## Általános rendelési adatok

Típus	HDC MFGL 6B BA	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6736980000</a>	Keret
GTIN (EAN)	4050118822908	
Qty.	1 Stück	
Típus	HDC MFGL 6B AB	Verzió
Rendelési szám	<a href="#">6736970000</a>	Keret
GTIN (EAN)	4050118823035	
Qty.	1 Stück	