

VT-TM 3/12 HF-V0


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

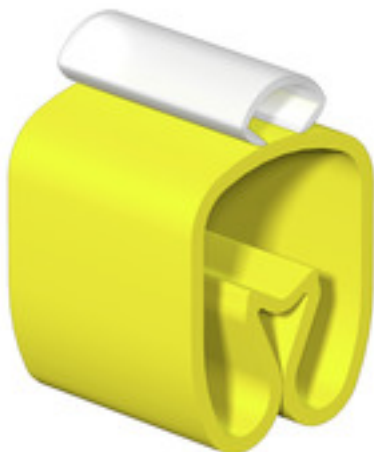

Általános rendelési adatok

Verzió	x 5.3 mm, TPU, Szín: sárga, Áttetsző
Rendelési szám	2571330000
Típus	VT-TM 3/12 HF-V0
GTIN (EAN)	4050118608359
Qty.	50 Stück

VT-TM 3/12 HF-V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Magasság	12 mm	Magasság (coll)	0,472 inch
Szélesség	5,3 mm	Szélesség (coll)	0,209 inch
Nettó tömeg	0,711 g		

Általános adatok

Anyag	TPU	Halogén	Nem
Nyomtatott karakterek	nélkül	Nyomtatás típusa	üres
Szélesség	5,3 mm	Szín	sárga, Áttetsző
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	90 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-30 °C		

Vezeték és kábeljelölők

Halogén	Nem	Vezeték külső átmérő, max.	16 mm
Vezeték külső átmérő, min.	8 mm	Vezeték-keresztmetszet, max.	6 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, min.	2,5 mm ²		

Besorolások

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9,1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Katalógusok	Catalogues in PDF-format
-------------	--

VT-TM 3/12 HF-V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

TM-I 12

**Megbízható feldolgozás: TM-I**

A TM-I becsúsztható jelölőlapokon van egy vezetőfűl, amelynek köszönhetően a lap könnyen behelyezhető a TM típusú áttetsző hüvelyekbe. Amikor a címke a helyére került, a fület az előre meghatározott töréspontnál le lehet csípni. A készre szerelt hüvelyeket ezután egyszerűen feltolhatja a huzalokra. Különleges előnyök: Egy lépésben nagy mennyiségeket tud előszerelni.

Általános rendelési adatok

Típus	TM-I 12 MM RT	Verzió
Rendelési szám	6005730000	TM-I, Behelyezhető jelölők, 12 x 4 mm, piros
GTIN (EAN)	4050118390513	
Qty.	2 000 Stück	
Típus	TM-I 12 MM BL	Verzió
Rendelési szám	6005890000	TM-I, Behelyezhető jelölők, 12 x 4 mm, kék
GTIN (EAN)	4050118390414	
Qty.	2 000 Stück	
Típus	TM-I 12 MM WS	Verzió
Rendelési szám	6005440000	TM-I, Behelyezhető jelölők, 12 x 4 mm, fehér
GTIN (EAN)	4050118390278	
Qty.	2 000 Stück	
Típus	TM-I 12 MM GE	Verzió
Rendelési szám	6005550000	TM-I, Behelyezhető jelölők, 12 x 4 mm, sárga
GTIN (EAN)	4050118390148	
Qty.	2 000 Stück	

VT-TM 3/12 HF-V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmüller.com

Tartozékok

Üres



A TM-I elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési alkalmazásokban. Különböző különböző címkehossz választható, a hosszú karakterláncoknak köszönhetően pedig tökéletesen igényeinek megfelelő feliratot választhat. Egyszerű szétválasztás és szerelés a projektjelző mezőnek köszönhetően. Az előre rögzített hüvelyek és a címkék utólagos behelyezése miatt rendkívül sokoldalúan használható.

A TM-I speciális profilja egyszerű szerelést és erős rögzítést biztosít. Számos kereskedelemben kapható hüvellyel kompatibilis. A MultiCard formátumnak köszönhetően a címkék gyorsan és kényelmesen feliratozhatók a PrintJet CONNECT nyomtatóval, plotterrel vagy az STI tollal.

- Egyszerű szétválasztás és szerelés a projektjelző mezőnek köszönhetően.
- Elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési alkalmazásokban
- Az előre rögzített hüvelyek és a címkék utólagos behelyezése miatt rendkívül sokoldalúan használható
- A CLI T hüvelyek P-Ink vagy STI toll használatával nem feliratozhatók

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	TM-I 12 MC NE WS	Verzió
Rendelési szám	1718411044	TM-I, Behelyezhető jelölők, 12 x 4 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190348977	
Qty.	320 Stück	
Típus	VT-TM-I 12 MC NE WS	Verzió
Rendelési szám	1714091044	TM-I, Behelyezhető jelölők, 12 x 4 mm, fehér
GTIN (EAN)	4008190332457	
Qty.	640 Stück	
Típus	TM-I 12 MC NE RT	Verzió
Rendelési szám	1718411686	TM-I, Behelyezhető jelölők, 12 x 4 mm, piros
GTIN (EAN)	4008190397463	
Qty.	320 Stück	
Típus	VT-TM-I 12 MC NE GE	Verzió
Rendelési szám	1714091687	TM-I, Behelyezhető jelölők, 12 x 4 mm, sárga
GTIN (EAN)	4008190332471	
Qty.	640 Stück	
Típus	TM-I 12 MC NE GN	Verzió
Rendelési szám	1718411688	TM-I, Behelyezhető jelölők, 12 x 4 mm, zöld
GTIN (EAN)	4008190398682	
Qty.	320 Stück	
Típus	TM-I 12 MC NE OR	Verzió
Rendelési szám	164190000	TM-I, Behelyezhető jelölők, 12 x 4 mm, narancssárga
GTIN (EAN)	4032248953967	
Qty.	320 Stück	

A létrehozás dátuma 2024. május 23. 13:21:26 CEST

A katalógus állapota 18.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

VT-TM 3/12 HF-V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Típus	TM-I 12 MC NE GE	Verzió
Rendelési szám	1718411687	TM-I, Behelyezhető jelölők, 12 x 4 mm, sárga
GTIN (EAN)	4008190348984	
Qty.	320 Stück	
Típus	TM-I 12 MC NE BL	Verzió
Rendelési szám	1718411693	TM-I, Behelyezhető jelölők, 12 x 4 mm, kék
GTIN (EAN)	4008190397456	
Qty.	320 Stück	
Típus	TM-I 12 MC NE WS V0	Verzió
Rendelési szám	1434760000	TM-I, Behelyezhető jelölők, 12 x 4 mm, fehér
GTIN (EAN)	4050118239508	
Qty.	320 Stück	