

HDC MHE 5L FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Flexible**

The four module sizes make for individual plug solutions that save a huge amount of space. The smaller pitch translates into an optimised design too.

Általános rendelési adatok

| Változat | Jel modul |
|----------------|----------------------------|
| Rendelési szám | 2748410000 |
| Típus | HDC MHE 5L FP |
| GTIN (EAN) | 4050118890792 |
| Qty. | 1 Stück |

HDC MHE 5L FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | | | |
|-------------|-------|------------------|------------|
| Mélység | 34 mm | Mélység (coll) | 1,339 inch |
| Magasság | 38 mm | Magasság (coll) | 1,496 inch |
| Szélesség | 34 mm | Szélesség (coll) | 1,339 inch |
| Nettó tömeg | 17 g | | |

Hőmérsékletek

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Hőmérsékleti határérték | -40 °C ... 125 °C |
|-------------------------|-------------------|

PE csatlakozási adatok

| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Csatlakozás típusa PE | Csavaros csatlakozás modulkerettel |
|-----------------------|---------------------------------------|

Verzió

| | | | |
|--|---------------------|--|----------------------|
| Csatlakozás típusa | PUSH IN aktuátorral | Csupaszolási hossz, névleges csatlakozás | 8 mm |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 16 | Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. | AWG 24 |
| Vezeték-keresztmetszet, max. | 1,5 mm ² | Vezeték-keresztmetszet, min. | 0,25 mm ² |

Általános adatok

| | | | |
|---------------------------------------|--------------|--|-------|
| Anyag | Polikarbonát | Dugaszhelyek szükséges száma | 1 |
| Dugaszolási ciklusok | ≥ 500 | Névleges feszültség (DIN EN 61984) | 230 V |
| Névleges feszültség az UL/CSA szerint | 600 V | Névleges lököfeszültség (DIN EN 61984) | 4 kV |
| Névleges áram (DIN EN 61984) | 16 A | Pólusszám | 5 |
| Sorozat | ModuPlug | Szennyezés súlyossága | 3 |
| Típus | Hüvely | Túlfeszültség kategória | III |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-0 | | |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002312 | ETIM 7.0 | EC002312 |
| ETIM 8.0 | EC002312 | ETIM 9.0 | EC002312 |
| ECLASS 9.0 | 27-44-02-92 | ECLASS 9,1 | 27-44-02-18 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-02-92 | ECLASS 11.0 | 27-44-02-92 |
| ECLASS 12.0 | 27-44-02-92 | ECLASS 13.0 | 27-44-02-92 |

Tanúsítványok

Jóváhagyások



| | |
|------------------------|-------------|
| ROHS | Megfelel |
| UL File Number Search | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (UR) | E92202 |

HDC MHE 5L FP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Műszaki adatok****Letöltések**Approval/Certificate/Document of
Conformity[Manufacturer's declaration](#)

Engineering Data

[CAD data – STEP](#)

Katalógusok


[Catalogues in PDF-format](#)

HDC MHE 5L FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok

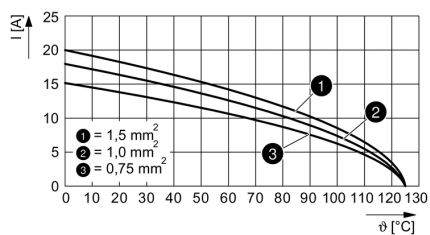

HDC MHE 5L FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Rövid vezetősappal



Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|----------|
| Típus | HDC MFGS 24B AF | Változat |
| Rendelési szám | 6736950000 | Keret |
| GTIN (EAN) | 4050118823011 | |
| Qty. | 1 Stück | |
| Típus | HDC MFGS 24B FA | Változat |
| Rendelési szám | 6736960000 | Keret |
| GTIN (EAN) | 4050118823028 | |
| Qty. | 1 Stück | |

Rövid vezetősappal



Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|----------|
| Típus | HDC MFGS 10B CA | Változat |
| Rendelési szám | 6736920000 | Keret |
| GTIN (EAN) | 4050118822281 | |
| Qty. | 1 Stück | |
| Típus | HDC MFGS 10B AC | Változat |
| Rendelési szám | 6736910000 | Keret |
| GTIN (EAN) | 4050118822274 | |
| Qty. | 1 Stück | |

HDC MHE 5L FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Standard



Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|----------|
| Típus | HDC MF 6B BA | Változat |
| Rendelési szám | 1428940000 | Keret |
| GTIN (EAN) | 4050118233353 | |
| Qty. | 1 Stück | |
| Típus | HDC MF 6B AB | Változat |
| Rendelési szám | 1428920000 | Keret |
| GTIN (EAN) | 4050118233414 | |
| Qty. | 1 Stück | |

Standard



Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|----------|
| Típus | HDC MF 10B AC | Változat |
| Rendelési szám | 1428960000 | Keret |
| GTIN (EAN) | 4050118233223 | |
| Qty. | 1 Stück | |
| Típus | HDC MF 10B CA | Változat |
| Rendelési szám | 1428980000 | Keret |
| GTIN (EAN) | 4050118233278 | |
| Qty. | 1 Stück | |

HDC MHE 5L FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Standard



Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|----------|
| Típus | HDC MF 24B AF | Változat |
| Rendelési szám | 1429050000 | Keret |
| GTIN (EAN) | 4050118233285 | |
| Qty. | 1 Stück | |

| | | |
|----------------|----------------------------|----------|
| Típus | HDC MF 24B FA | Változat |
| Rendelési szám | 1429070000 | Keret |
| GTIN (EAN) | 4050118233520 | |
| Qty. | 1 Stück | |

Standard



Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|----------|
| Típus | HDC MF 16B DA | Változat |
| Rendelési szám | 1429030000 | Keret |
| GTIN (EAN) | 4050118233407 | |
| Qty. | 1 Stück | |

| | | |
|----------------|----------------------------|----------|
| Típus | HDC MF 16B AD | Változat |
| Rendelési szám | 1429010000 | Keret |
| GTIN (EAN) | 4050118233315 | |
| Qty. | 1 Stück | |

HDC MHE 5L FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Rövid vezetőcsappal




Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|----------|
| Típus | HDC MFGS 16B DA | Változat |
| Rendelési szám | 6736940000 | Keret |
| GTIN (EAN) | 4050118823004 | |
| Qty. | 1 Stück | |

| | | |
|----------------|----------------------------|----------|
| Típus | HDC MFGS 16B AD | Változat |
| Rendelési szám | 6736930000 | Keret |
| GTIN (EAN) | 4050118822298 | |
| Qty. | 1 Stück | |

Hosszú vezetőcsappal

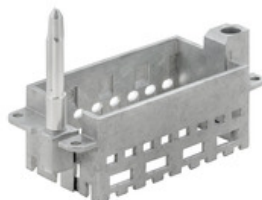

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|----------|
| Típus | HDC MFGL 16B DA | Változat |
| Rendelési szám | 6737020000 | Keret |
| GTIN (EAN) | 4050118823073 | |
| Qty. | 1 Stück | |

| | | |
|----------------|----------------------------|----------|
| Típus | HDC MFGL 16B AD | Változat |
| Rendelési szám | 6737010000 | Keret |
| GTIN (EAN) | 4050118823066 | |
| Qty. | 1 Stück | |

HDC MHE 5L FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Hosszú vezetőcsappal



Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|----------|
| Típus | HDC MFGL 6B AB | Változat |
| Rendelési szám | 6736970000 | Keret |
| GTIN (EAN) | 4050118823035 | |
| Qty. | 1 Stück | |

| | | |
|----------------|----------------------------|----------|
| Típus | HDC MFGL 6B BA | Változat |
| Rendelési szám | 6736980000 | Keret |
| GTIN (EAN) | 4050118822908 | |
| Qty. | 1 Stück | |

Hosszú vezetőcsappal



Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|----------|
| Típus | HDC MFGL 10B AC | Változat |
| Rendelési szám | 6736990000 | Keret |
| GTIN (EAN) | 4050118823042 | |
| Qty. | 1 Stück | |

| | | |
|----------------|----------------------------|----------|
| Típus | HDC MFGL 10B CA | Változat |
| Rendelési szám | 6737000000 | Keret |
| GTIN (EAN) | 4050118823059 | |
| Qty. | 1 Stück | |

HDC MHE 5L FP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok


Rövid vezetőcsappal



Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|----------|
| Típus | HDC MFGS 6B BA | Változat |
| Rendelési szám | 6736900000 | Keret |
| GTIN (EAN) | 4050118822267 | |
| Qty. | 1 Stück | |
| Típus | HDC MFGS 6B AB | Változat |
| Rendelési szám | 6736890000 | Keret |
| GTIN (EAN) | 4050118822250 | |
| Qty. | 1 Stück | |

Hosszú vezetőcsappal

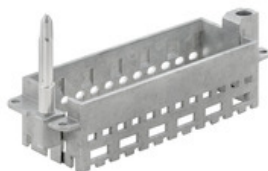

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|----------|
| Típus | HDC MFGL 24B FA | Változat |
| Rendelési szám | 6737040000 | Keret |
| GTIN (EAN) | 4050118823097 | |
| Qty. | 1 Stück | |
| Típus | HDC MFGL 24B AF | Változat |
| Rendelési szám | 6737030000 | Keret |
| GTIN (EAN) | 4050118823080 | |
| Qty. | 1 Stück | |