

HDC MGBIT 8 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Flexible**

The four module sizes make for individual plug solutions that save a huge amount of space. The smaller pitch translates into an optimised design too.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|----------------------------|
| Változat | Adatmodul |
| Rendelési szám | 2748530000 |
| Típus | HDC MGBIT 8 FC |
| GTIN (EAN) | 4050118890839 |
| Qty. | 1 Stück |

HDC MGBIT 8 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | | | |
|-------------|----------|------------------|------------|
| Mélység | 13,9 mm | Mélység (coll) | 0,547 inch |
| Magasság | 41,4 mm | Magasság (coll) | 1,63 inch |
| Szélesség | 26,35 mm | Szélesség (coll) | 1,037 inch |
| Nettó tömeg | 31 g | | |

Hőmérsékletek

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Hőmérsékleti határérték | -40 °C ... 125 °C |
|-------------------------|-------------------|

Verzió

| | | | |
|---|-------------------------|---|----------------------|
| Csatlakozás típusa | Krimpelhető csatlakozás | Csupaszolási hossz, névleges csatlakozás | 4,2 mm |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 20 | Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. | AWG 28 |
| Vezeték-keresztmetszet, max. | 0,5 mm ² | Vezeték-keresztmetszet, min. | 0,08 mm ² |

Általános adatok

| | | | |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|----------|
| Anyag | Polikarbonát | Dugaszhelyek szükséges száma | 1 |
| Dugaszolási ciklusok | ≥ 500 | Kategória | Cat. 6A |
| Névleges feszültség (DIN EN 61984) | 50 V | Névleges feszültség az UL/CSA szerint | 50 V |
| Névleges lökfeszültség (DIN EN 61984) | 0,8 kV | Névleges áram (DIN EN 61984) | 5 A |
| Pólusszám | 8 | Sorozat | ModuPlug |
| Szennyezés súlyossága | 3 | Szigetelőanyag | PC |
| Típus | Hüvely | UL 94 éghetőségi osztály | V-0 |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002312 | ETIM 7.0 | EC002312 |
| ETIM 8.0 | EC002312 | ETIM 9.0 | EC002312 |
| ECLASS 9.0 | 27-44-02-92 | ECLASS 9,1 | 27-44-02-18 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-02-92 | ECLASS 11.0 | 27-44-02-92 |
| ECLASS 12.0 | 27-44-02-92 | ECLASS 13.0 | 27-44-02-92 |

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Letöltések



| | |
|---|--|
| Approval/Certificate/Document of Conformity | Manufacturer's declaration |
| Engineering Data | CAD data – STEP |
| User Documentation | Manual GigaBit Module |
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |

HDC MGBIT 8 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok

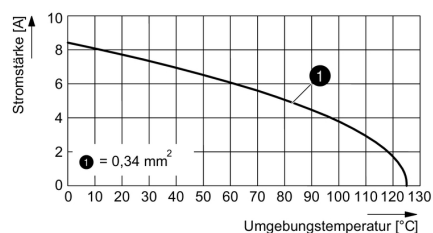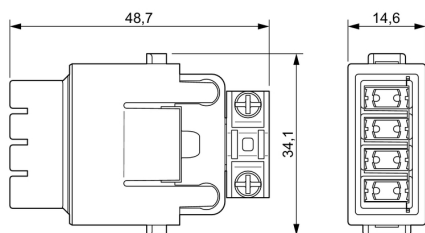

HDC MGBIT 8 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Standard



Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|----------|
| Típus | HDC MF 16B AD | Változat |
| Rendelési szám | 1429010000 | Keret |
| GTIN (EAN) | 4050118233315 | |
| Qty. | 1 Stück | |
| Típus | HDC MF 16B DA | Változat |
| Rendelési szám | 1429030000 | Keret |
| GTIN (EAN) | 4050118233407 | |
| Qty. | 1 Stück | |

Standard



Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|----------|
| Típus | HDC MF 24B FA | Változat |
| Rendelési szám | 1429070000 | Keret |
| GTIN (EAN) | 4050118233520 | |
| Qty. | 1 Stück | |
| Típus | HDC MF 24B AF | Változat |
| Rendelési szám | 1429050000 | Keret |
| GTIN (EAN) | 4050118233285 | |
| Qty. | 1 Stück | |

HDC MGBIT 8 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Hosszú vezetőcsappal

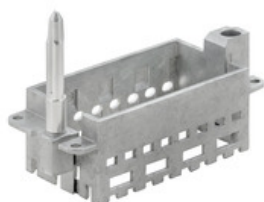

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|----------|
| Típus | HDC MFGL 16B DA | Változat |
| Rendelési szám | 6737020000 | Keret |
| GTIN (EAN) | 4050118823073 | |
| Qty. | 1 Stück | |
| Típus | HDC MFGL 16B AD | Változat |
| Rendelési szám | 6737010000 | Keret |
| GTIN (EAN) | 4050118823066 | |
| Qty. | 1 Stück | |

Hosszú vezetőcsappal



Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|----------|
| Típus | HDC MFGL 6B AB | Változat |
| Rendelési szám | 6736970000 | Keret |
| GTIN (EAN) | 4050118823035 | |
| Qty. | 1 Stück | |
| Típus | HDC MFGL 6B BA | Változat |
| Rendelési szám | 6736980000 | Keret |
| GTIN (EAN) | 4050118822908 | |
| Qty. | 1 Stück | |

HDC MGBIT 8 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Hosszú vezetőcsappal

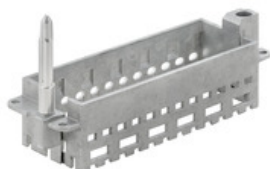

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|----------|
| Típus | HDC MFGL 24B FA | Változat |
| Rendelési szám | 6737040000 | Keret |
| GTIN (EAN) | 4050118823097 | |
| Qty. | 1 Stück | |
| Típus | HDC MFGL 24B AF | Változat |
| Rendelési szám | 6737030000 | Keret |
| GTIN (EAN) | 4050118823080 | |
| Qty. | 1 Stück | |

Rövid vezetőcsappal



Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|----------|
| Típus | HDC MFGS 24B AF | Változat |
| Rendelési szám | 6736950000 | Keret |
| GTIN (EAN) | 4050118823011 | |
| Qty. | 1 Stück | |
| Típus | HDC MFGS 24B FA | Változat |
| Rendelési szám | 6736960000 | Keret |
| GTIN (EAN) | 4050118823028 | |
| Qty. | 1 Stück | |

HDC MGBIT 8 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

D-SUB sajtolható érintkezők



A krimp (sajtol) csatlakozások olyan elektronikai és mechanikai kötést biztosítanak a vezeték és az érintkező között, ami egyszerre biztonságos és megbízható. Az optimális krimp csatlakozás gázzáró és korrózióálló.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | HDC C HS BM0.08-0.12 AU | Változat |
| Rendelési szám | 6748730000 | Hüvely, arany, 0.08 - 0.12 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118890549 | |
| Qty. | 100 Stück | |
| Típus | HDC C HS BM0.2-0.5 AU | Változat |
| Rendelési szám | 6748720000 | Hüvely, arany, 0.2 - 0.5 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118890631 | |
| Qty. | 100 Stück | |

Standard



Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|----------|
| Típus | HDC MF 10B CA | Változat |
| Rendelési szám | 1428980000 | Keret |
| GTIN (EAN) | 4050118233278 | |
| Qty. | 1 Stück | |
| Típus | HDC MF 10B AC | Változat |
| Rendelési szám | 1428960000 | Keret |
| GTIN (EAN) | 4050118233223 | |
| Qty. | 1 Stück | |

HDC MGBIT 8 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Rövid vezetősappal



Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|----------|
| Típus | HDC MFGS 16B DA | Változat |
| Rendelési szám | 6736940000 | Keret |
| GTIN (EAN) | 4050118823004 | |
| Qty. | 1 Stück | |
| Típus | HDC MFGS 16B AD | Változat |
| Rendelési szám | 6736930000 | Keret |
| GTIN (EAN) | 4050118822298 | |
| Qty. | 1 Stück | |

Rövid vezetősappal



Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|----------|
| Típus | HDC MFGS 10B AC | Változat |
| Rendelési szám | 6736910000 | Keret |
| GTIN (EAN) | 4050118822274 | |
| Qty. | 1 Stück | |
| Típus | HDC MFGS 10B CA | Változat |
| Rendelési szám | 6736920000 | Keret |
| GTIN (EAN) | 4050118822281 | |
| Qty. | 1 Stück | |

HDC MGBIT 8 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Standard



Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|----------|
| Típus | HDC MF 6B BA | Változat |
| Rendelési szám | 1428940000 | Keret |
| GTIN (EAN) | 4050118233353 | |
| Qty. | 1 Stück | |

| | | |
|----------------|----------------------------|----------|
| Típus | HDC MF 6B AB | Változat |
| Rendelési szám | 1428920000 | Keret |
| GTIN (EAN) | 4050118233414 | |
| Qty. | 1 Stück | |

Hosszú vezetőcsappal



Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|----------|
| Típus | HDC MFGL 10B AC | Változat |
| Rendelési szám | 1736990000 | Keret |
| GTIN (EAN) | 4050118823042 | |
| Qty. | 1 Stück | |

| | | |
|----------------|----------------------------|----------|
| Típus | HDC MFGL 10B CA | Változat |
| Rendelési szám | 1737000000 | Keret |
| GTIN (EAN) | 4050118823059 | |
| Qty. | 1 Stück | |

HDC MGBIT 8 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Rövid vezetősappal



Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|----------|
| Típus | HDC MFGS 6B AB | Változat |
| Rendelési szám | 6736890000 | Keret |
| GTIN (EAN) | 4050118822250 | |
| Qty. | 1 Stück | |
| Típus | HDC MFGS 6B BA | Változat |
| Rendelési szám | 6736900000 | Keret |
| GTIN (EAN) | 4050118822267 | |
| Qty. | 1 Stück | |