

TS 15X5/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



スチール製 DIN レールは、市場で最も広く普及しています。金属製 DIN レールの中では、ステンレススチールと同様に、最も低い短絡保護を有します。

一般注文データ

バージョン	端子レール, スロット付き, アクセサリ, 15 x 5.5 x 2000 mm, スリット幅: 4.20 mm, スリット長: 12.20 mm, スチール, ガルバニ亜鉛メッキおよび不動態化
注文番号	0117500000
種別	TS 15X5/LL 2M/ST/ZN
GTIN (EAN)	4008190150662
数量	2 m

作成日 2024/07/04 6:46:38 CEST

TS 15X5/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	5.5 mm	奥行き (インチ)	0.217 inch
高さ	15 mm	高さ (インチ)	0.591 inch
幅	2,000 mm	幅 (インチ)	78.74 inch
正味重量	140 g		

取り付けレール

IEC 60947-7-2 準拠の秒あたり短時間耐 1.2 kA

電流

スリットギャップ	8 mm	
スリットギャップ		
スリット幅	4.2 mm	
スリット幅		
スリット長	12.2 mm	
スリット長		
スロット付きドリル穴	はい	
ソルダーアイレット穴直径 (D)	4.2 mm	
ターミナルレールの長さ	公称	2,000 mm
	最小 :	0 mm
	最大.	2,000 mm
パンチ加工済取り付けレール	はい	
厚さ	1 mm	
孔の間隔、中心から中心	20 mm	
材質	スチール	
標準	DIN EN 60715	
短絡強度は E-Cu 電線に対応	10 mm ²	
穿孔直径	4.2 mm	
表面仕上	ガルバニ亜鉛メッキおよび不動態化	

分類

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ECLASS 9.0	27-40-06-02	ECLASS 9.1	27-40-06-02
ECLASS 10.0	27-40-06-02	ECLASS 11.0	27-40-06-02
ECLASS 12.0	27-40-06-02	ECLASS 13.0	27-40-06-02

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC /

承認

ROHS 適合

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
エンジニアリングデータ	Zuken E3.S
ユーザ文書	StorageConditionsTerminalBlocks
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	

作成日 2024/07/04 6:46:38 CEST



カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

TS 15X5/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

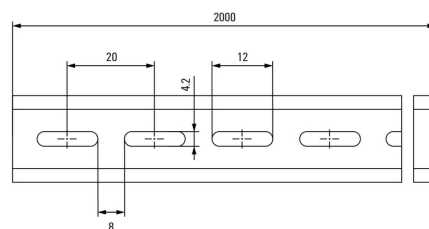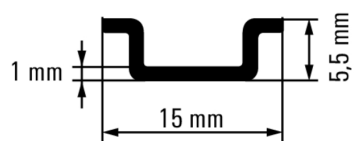

TS 15X5/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ネジ



端子台やアクセサリによっては、追加品や予備部品として多種類のネジを提供しています。

一般注文データ

種別	BFSC M4X6 MS	バージョン
注文番号	0136300000	取り付けネジ (端子)
GTIN (EAN)	4008190177713	
数量	50 Stück	
種別	BFSC M4X6	バージョン
注文番号	0149700000	取り付けネジ (端子)
GTIN (EAN)	4008190016098	
数量	100 Stück	

取り付けサポート



当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最終的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

一般注文データ

種別	SO SH1	バージョン
注文番号	0401460000	バスバーサポート
GTIN (EAN)	4008190188092	
数量	20 Stück	

TS 15X5/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

TS 15

TS 15

ワイドミュラーの製品は、端子レールに対する安定的で信頼性の高い取り付けを保証し、スライドを防ぐエンドブラケットを含んでいます。ネジ有り / 無しのバージョンも利用できます。エンドブラケットには、グループマーカー対応のマーキングオプション、およびテストプラグホルダーが含まれます。

一般注文データ

種別	EW 15/2	バージョン
注文番号	1071900000	エンドブラケット, プラスチック, ダークベージュ, レール: TS 15, 直接
GTIN (EAN)	4008190462949	実装
数量	50 Stück	
種別	ZEW 15	バージョン
注文番号	7920340000	エンドブラケット, プラスチック, ベージュ, レール: TS 15, 直接実装
GTIN (EAN)	4032248238910	
数量	20 Stück	
種別	EW 15	バージョン
注文番号	0382860000	エンドブラケット, ポリアミド66, ベージュ, レール: TS 15, 直接実装
GTIN (EAN)	4008190187804	
数量	50 Stück	