

ZW 25 RS OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似

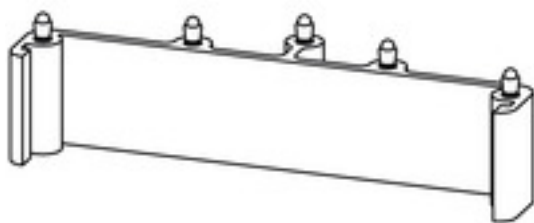

RS 70 プロファイルは、固定長で提供されます。個別のピースを接続することで、目的の長さが得られます。PCB はプロファイル側面に押し込んで接続されます。エンドカバープレートはプロファイル側面から閉じます。端子レールおよび直接設置に対応する要素は、こちらから入手できます。クリップオンフットは、プロファイルに恒久的に取り付けられます。マーキングオプションは、側面ピースに統合されます。

一般注文データ

バージョン	プリント基板用ハウジング, RS 70 橙色, 中間部, 幅: 25 mm
注文番号	0126160000
種別	ZW 25 RS OR
GTIN (EAN)	4008190153809
数量	20 Stück

作成日 2024/07/02 5:34:08 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

ZW 25 RS OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	20.6 mm	奥行き (インチ)	0.811 inch
高さ	70 mm	高さ (インチ)	2.756 inch
幅	25 mm	幅 (インチ)	0.984 inch
正味重量	6.3 g		

材質データ

UL 94 可燃性等級	V-2	比較追跡指数 (CTI)	600 ≤ CTI
絶縁材	PA 66		

一般データ

カラーチャート (類似)	RAL 2000	保護度合い	IP00
封止オプション	いいえ	色	橙色

分類

ETIM 7.0	EC002779	ETIM 8.0	EC002779
ETIM 9.0	EC002779	ECLASS 11.0	27-18-27-92
ECLASS 12.0	27-18-27-92	ECLASS 13.0	27-19-06-04

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

重要なメモ

製品情報	高さ : TS 32 = 33.5 mm, TS 35x7.5 = 29 mm PCB 寸法 : PCB 厚さ : 1.6 (±0.2) mm PCB 長さ : 67.8 (-0.2) mm 中間ピース幅 = プリント基板の幅から差し引き 2×9 mm (クリップインフット) 例 : PCB 幅 = 68 mm、中間ピース幅 = 50 mm、中間ピース 2x ZW 25 RS または ZW 45 RS + ZW 5 RS
------	--

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	FL ANALO.SIGN.CONV. EN MB DEVICE MANUF. EN FL MACHINE SAFETY EN FL 72H SAMPLE SER EN PO OMNIMATE EN PO OMNIMATE EN