

QS 2/10/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ

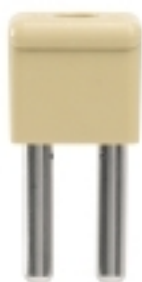

ネジ接続の渡り配線は、取り付けと取り外しが簡単です。大きな接触表面により、高電流でも最大の接触信頼性で伝送することができます。

一般注文データ

バージョン	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, ベー ジュ, 44 A, 極数: 2, ピッチ (mm) (P): 10.00, 絶縁: はい, 幅: 12 mm
注文番号	0270860000
種別	QS 2/10/4
GTIN (EAN)	4008190062620
数量	20 Stück

作成日 2024/07/29 13:38:05 CEST

カタログステータス 13.07.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

QS 2/10/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	34.5 mm	奥行き (インチ)	1.358 inch
高さ	20 mm	高さ (インチ)	0.787 inch
幅	12 mm	幅 (インチ)	0.472 inch
正味重量	7 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C	連続動作温度、最小	-50 °C
連続動作温度、最大	100 °C		

システム仕様

バージョン	交差接続リンク
-------	---------

全般

極数	2	設置アドバース	直接実装
----	---	---------	------

寸法

ピッチ (mm) (P)	10 mm
--------------	-------

材料データ

材質	PA 66	色	ベージュ
UL 94 可燃性等級	V-2		

渡り配線コネクタ

交差接続端子数	2	定格電流、多極	44 A
種別	渡り配線コネクタ		

評価データ

定格電流	44 A
------	------

追加の技術データ

固定形式	接続されている	爆発試験バージョン	いいえ
設置アドバース	直接実装		

分類

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

QS 2/10/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	20993c56-321a-4ec1-8646-b7d545a927f2
RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
ユーザ文書	StorageConditionsTerminalBlocks
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	