

## AP SAK2.5 BL


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

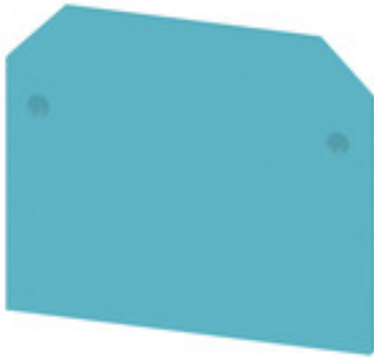

エンドブラケット前の最終モジュラ端子台の開口側に、エンドプレートが取り付けられます。エンドプレートの使用は、モジュラ端子台の機能、および指定の定格電圧を保証します。通電部品との接触を防ぎ、最終的な端子に指で触れないようにします。

## 一般注文データ

バージョン	エンドプレート (端子), 青色, 高さ: 36.5 mm, 幅: 1.5 mm, V-2, ポリアミド 66
注文番号	<a href="#">0279580000</a>
種別	AP SAK2.5 BL
GTIN (EAN)	4008190050702
数量	20 Stück

作成日 2024/07/24 11:55:26 CEST

カタログステータス 13.07.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## AP SAK2.5 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	31.1 mm	奥行き (インチ)	1.224 inch
高さ	36.5 mm	高さ (インチ)	1.437 inch
幅	1.5 mm	幅 (インチ)	0.059 inch
正味重量	1.85 g		

## 温度

保管温度	-25 °C...55 °C	連続動作温度、最小	-50 °C
連続動作温度、最大	100 °C		

## システム仕様

バージョン	エンドプレート
-------	---------

## 全般

設置アドバイス	直接実装
---------	------

## 寸法

TS 32 オフセット	29 mm	TS 35 オフセット	29 mm
-------------	-------	-------------	-------

## 材料データ

材質	ポリアミド66	色	青色
UL 94 可燃性等級	V-2		

## 追加の技術データ

嵌合仕様	はい	設置アドバイス	直接実装
------	----	---------	------

## 分類

ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886
ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ECLASS 9.1	27-14-11-33	ECLASS 10.0	27-14-11-33
ECLASS 11.0	27-14-11-33	ECLASS 12.0	27-14-11-33
ECLASS 13.0	27-25-03-01		

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
ユーザ文書	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

作成日 2024/07/24 11:55:26 CEST