

NSCH 1M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ

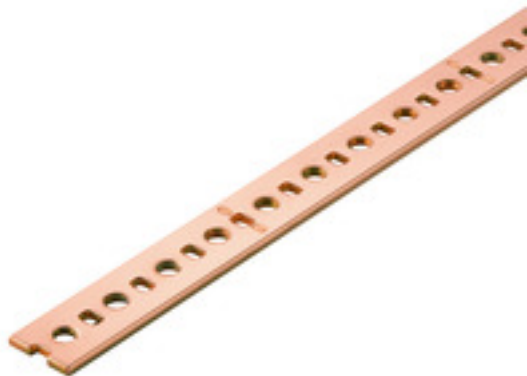

使用金属の中で、銅は最も電気伝導率が良く、最も高い短絡抵抗となります。これにより、最も広く用いられるバリエーションが銅製バスバーとなります。

一般注文データ

バージョン	バスバー (端子), ナチュラル, 高さ: 15 mm, 深さ: 2 mm, 銅
注文番号	0280200000
種別	NSCH 1M
GTIN (EAN)	4008190012953
数量	10 m

作成日 2024/10/04 1:06:50 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

NSCH 1M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	2 mm	奥行き (インチ)	0.079 inch
高さ	15 mm	高さ (インチ)	0.591 inch
幅	1,000 mm	幅 (インチ)	39.37 inch
正味重量	225.3 g		

クランプ用コンダクタ (定格接続)

接続方式	ねじ接続
------	------

全般

表面仕上	未処理	設置アドバイス	直接実装
------	-----	---------	------

寸法

TS 35 オフセット	39 mm
-------------	-------

材料データ

材質	銅	表面仕上	未処理
色	ナチュラル		

評価データ

定格電流	24 A
------	------

評価データ IECEx/ATEX

証明書番号 (IECEX)	IECEXULD13.0005U	最大導体断面積 (IECEX)	2.5 mm ²
---------------	------------------	-----------------	---------------------

追加の技術データ

設置アドバイス	直接実装
---------	------

分類

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-14-11-92
ECLASS 14.0	27-14-11-92		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

NSCH 1M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

認可



ROHS

適合

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書

[Attestation of Conformity](#)
[UKCA Attestation of conformity](#)
[ATEX Certificate](#)
[IECEX Certificate](#)
[UKCA Certificate](#)

エンジニアリングデータ

[CAD data – STEP](#)

ユーザ文書

[Installation Instruction](#)
[Storage Conditions](#)[Terminal Blocks](#)

カタログ

[Catalogues in PDF-format](#)

ブローシャー

NSCH 1M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

取り付けサポート



当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最終的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

一般注文データ

種別	SH 1	バージョン
注文番号	0299860000	バスバーサポート, ページュ, 100 °C, 幅: 26 mm, V-2, ポリアミド66,
GTIN (EAN)	4008190135133	ねじ込み
数量	20 Stück	

アクセサリ



ビル設置配線

ビル設置配線には、10 × 3 銅レールを中心に、設置端子台、中立導体用端子台、分電器用端子台からバスバーやバスバーホルダーなどの総合的なアクセサリに至るまで、完璧に連携したシステムを提供しています。

一般注文データ

種別	BFSC M5X8 SCHLITZ	バージョン
注文番号	0296700000	取り付けネジ (端子), 5.00 mm, スチール, 深さ: 8.5 mm, 幅: 8.5 mm, 高さ: 8.5 mm
GTIN (EAN)	4008190881764	
数量	100 Stück	
種別	DKSUE NSCH/ESCH	バージョン
注文番号	0280100000	固定エレメント (端子), 銀色, 高さ: 12.5 mm, 幅: 10 mm, スチール,
GTIN (EAN)	4008190036348	180 °C
数量	100 Stück	