

H35,0/30 BE


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

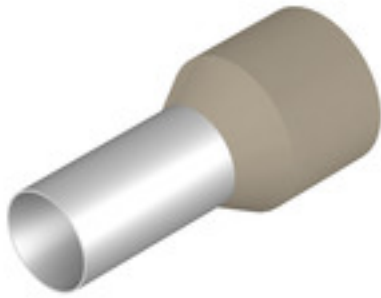

- ポリ袋 バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード

一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, 標準, 19 mm, 16 mm, ページュ
注文番号	0317200000
種別	H35,0/30 BE
GTIN (EAN)	4008190023904
数量	50 Stück
パッケージ	弛緩

作成日 2024/11/05 21:27:42 CET

カタログステータス 26.10.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

H35,0/30 BE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 1.18 g

技術データ

バージョン	項目説明	プラスチックカラー付きワイヤーエンドフェルール、ページ
標準		

ワイヤーエンドフェルール

L1 (mm)	30 mm	カラーコード	Weidmueller
カラー直径 (D2)	12.7 mm	プラスチックカラー厚 (S2)	0.4 mm
導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 2	導体断面	35 mm ²
接点面直径 (D1)	8.3 mm	接点面長さ (L2)	16 mm
被覆剥き長さ	19 mm	金属製スリーブ厚み (S1)	0.2 mm

分類

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01
ECLASS 14.0	27-40-02-01		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

承認

認可



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cULus)	E499744

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data - STEP
ユーザ文書	Technical information - EN Technical information - DE
カタログ ブローチャー	Catalogues in PDF-format

作成日 2024/11/05 21:27:42 CET

カタログステータス 26.10.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

H35,0/30 BE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図面

図面

