

## H35,0/39 BE


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

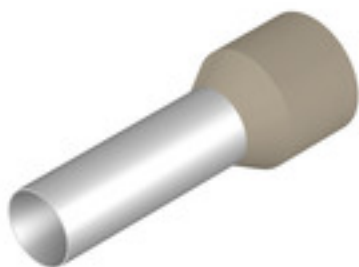

- ポリ袋 バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード

## 一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, 標準, 28 mm, 25 mm, ページュ
注文番号	<a href="#">0317300000</a>
種別	H35,0/39 BE
GTIN (EAN)	4008190151294
数量	50 Stück
パッケージ	弛緩

作成日 2024/10/04 1:10:40 CEST

## H35,0/39 BE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

正味重量 1.75 g

## 技術データ

バージョン	項目説明	プラスチックカラー付きワイヤーエンドフェルール、ページ
標準		

## ワイヤーエンドフェルール

L1 (mm)	39 mm	カラーコード	Weidmueller
カラー直径 (D2)	12.7 mm	プラスチックカラー厚 (S2)	0.4 mm
導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 2	導体断面	35 mm <sup>2</sup>
接点面直径 (D1)	8.3 mm	接点面長さ (L2)	25 mm
被覆剥き長さ	28 mm	金属製スリーブ厚み (S1)	0.2 mm

## 分類

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01
ECLASS 14.0	27-40-02-01		

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

## 承認

認可



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cULus)	E499744

## ダウンロード

エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data - STEP</a>
ユーザ文書	<a href="#">Technical information - EN</a> <a href="#">Technical information - DE</a>
カタログ ブローチャー	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

作成日 2024/10/04 1:10:40 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

**H35,0/39 BE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

図面

