

## BB 1 AKB 4


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

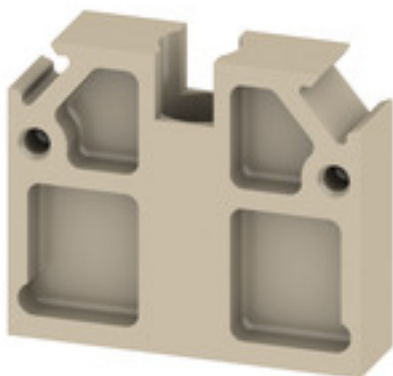

差し込み式端子台の固定ブラケットは、各プラグのメカニカルファスナとして機能します。それらはコネクタと接点の両方を機械的応力から保護し、振動による予期せぬ緩みから保護します。

## 一般注文データ

バージョン	仕切板 (端子), 取付用フード, 27 mm x 23 mm, ページュ
注文番号	<a href="#">0320560000</a>
種別	BB 1 AKB 4
GTIN (EAN)	4008190102555
数量	50 Stück

作成日 2024/07/04 7:23:14 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## BB 1 AKB 4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	23 mm	奥行き (インチ)	0.906 inch
高さ	27 mm	高さ (インチ)	1.063 inch
幅	7 mm	幅 (インチ)	0.276 inch
正味重量	2.34 g		

## 温度

保管温度	-25 °C...55 °C	連続動作温度、最小	-50 °C
連続動作温度、最大	100 °C		

## システム仕様

バージョン	取付用フード
-------	--------

## 全般

設置アドバイス	直接実装
---------	------

## 材料データ

材質	PA 66	色	ページュ
UL 94 可燃性等級	V-2		

## 追加の技術データ

嵌合仕様	いいえ	設置アドバイス	直接実装
------	-----	---------	------

## 分類

ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886
ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-33
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-01

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>