

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







抵抗器、ダイオード、およびコンデンサなどの軸コンポーネントは、RSX コンポーネントモジュールにはんだ付けできます。

RSX モジュールには、バージョンに応じて最大 8 つのコンポーネントをはんだ付けできます。

一般注文データ

バージョン	組立モジュール, 信号数: 5
注文番号	0329860000
種別	RSX LOETST. GSF 5/5
GTIN (EAN)	4008190179373
数量	5 Stück



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

____ 技術データ

寸法と重量

下位バージョンの高さ	53 mm	幅	70 mm
幅(インチ)	2.756 inch	 長さ	35 mm
- 長さ(インチ)	1.378 inch	 正味重量	36 g

温度

保管温度	-4060 °C	動作温度	-4060

分類

ETIM 6.0	EC002780	ETIM 7.0	EC002780
ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ECLASS 9.0	27-14-11-52	ECLASS 9.1	27-14-11-52
ECLASS 10.0	27-14-11-52	ECLASS 11.0	27-14-11-52
ECLASS 12.0	27-14-11-52	ECLASS 13.0	27-14-11-52
ECLASS 14.0	27-14-11-52		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d577b8f5-26ef-4f66-a4a2-3b0818823974
RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外(該当する場合/既知の場合)	6c

承認

認可



ROHS 適f

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	Declaration of Conformity
エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
カタログ	Catalogues in PDF-format




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面

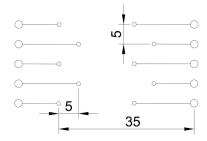



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

TS 32

TS 32

ワイドミュラーの製品は、端子レールに対する安定的で信頼性の高い取り付けを保証し、スライドを防ぐエンドブラケットを含んでいます。ネジ有り/無しのバージョンも利用できます。エンドブラケットには、グループマーカー対応のマーキングオプション、およびテストプラグホルダーが含まれます。

一般注文データ

種別 EWK 2 バージョン

注文番号 0199360000 エンドブラケット, ページュ, TS 32, V-0, Wemid, 幅: 15 mm, 100 °C

GTIN (EAN) 4008190023546 数量 50 Stück

SAK シリーズ

SAK Series

ワイドミュラーの製品は、端子レールに対する安定的で信頼性の高い取り付けを保証し、スライドを防ぐエンドブラケットを含んでいます。ネジ有り/無しのバージョンも利用できます。エンドブラケットには、グループマーカー対応のマーキングオプション、およびテストプラグホルダーが含まれます。

-般注文データ

EW 35	パージョン
0383560000	エンドプラケット, ベージュ, TS 35, V-2, Wemid, 幅: 8.5 mm, 100 °C
4008190181314	
50 Stück	
EW 35 GR 7032	バージョン
0383530000	エンドプラケット, グレー, TS 35, V-0, Wemid, 幅: 9 mm, 120 °C
4008190027322	
50 Stück	
EW 35/SCHA/M3	バージョン
0258660000	エンドプラケット, ベージュ, TS 35, V-2, Wemid, 幅: 16.5 mm, 100 °C
100010000177	
4008190033477	
	0383560000 4008190181314 50 Stück EW 35 GR 7032 0383530000 4008190027322 50 Stück EW 35/SCHA/M3 0258660000



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

Zシリーズ

Z Series ワイドミュラーの製品は、端子レールに対する安定的で信頼性の高い取り付けを保証し、スライドを防ぐエンドブラケットを含んでいます。ネジ有り/無しのバージョンも利用できます。エンドブラケットには、グループマーカー対応のマーキングオプション、およびテストプラグホルダーが含まれます。

一般注文データ

種別	ZEW 35	バージョン
注文番号	9540000000	エンドプラケット, ダークベージュ, TS 35, V-2, Wemid, 幅: 6 mm, 100
GTIN (EAN)	4008190956264	°C
数量	20 Stück	
種別	ZEW 35/2	バージョン
種別 注文番号	ZEW 35/2 8630740000	パージョン エンドプラケット, ダークページュ, TS 35, V-2, Wemid, 幅: 8 mm, 100
	,	

W シリーズ



ワイドミュラーの製品は、端子レールに対する安定的で信頼性の高い取り付けを保証し、スライドを防ぐエンドブラケットを含んでいます。ネジ有り/無しのバージョンも利用できます。エンドブラケットには、グループマーカー対応のマーキングオプション、およびテストプラグホルダーが含まれます。

一般注文データ

種別	WEW 35/1	パージョン
注文番号	1059000000	エンドプラケット, ダークベージュ, TS 35, V-2, Wemid, 幅: 12 mm,
GTIN (EAN)	4008190172282	100 °C
数量	50 Stück	
種別	WEW 35/2	パージョン
種別 注文番号	WEW 35/2 1061200000	バージョン エンドプラケット, ダークベージュ, TS 35, HB, Wemid, 幅: 8 mm, 100
	,	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ステンレススチール



バージョン

ステンレススチールは、純度と耐食性の高い全種類のスチール (合金) の総称です。

一般注文データ

種別 TS 35X7.5 2M/CRN 注文番号 <u>1747350000</u>

GTIN (EAN) 4032248003372

数量 2 m

端子レール, アクセサリ, ステンレススチール 1.4301, 未処理, 幅:

2000 mm, 高さ: 35 mm, 深さ: 7.5 mm

スチール



スチール製 DIN レールは、市場で最も広く普及しています。金属製 DIN レールの中では、ステンレススチールと同様に、最も低い短絡保護を有します。

一般注文データ

種別 TS 32X15 2M/ST/ZN バージョン

注文番号 <u>0122800000</u> 端子レール, アクセサリ, スチール, ガルバニ亜鉛メッキおよび不動態

GTIN (EAN) 4008190066307 化, 幅: 2000 mm, 高さ: 33 mm, 深さ: 15 mm

数量 2 m



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

アルミニウム



アルミニウムは、銅に次いで2番目に優れた電気伝導率を有します。その利点のひとつは低重量で、その他の利点は卓越した腐食保護です。

一般注文データ

種別 TS 35X15/2.3 2M/AL/BK パージョン
注文番号 1848290000 端子レール, アクセサリ, アルミニウム, 未処理, 幅: 2000 mm, 高さ: 35
GTIN (EAN) 4032248385614 mm, 深さ: 15 mm
数量 2 m
種別 TS 35X7.5 2M/AL/BK パージョン
注文番号 0330800000 端子レール, アクセサリ, アルミニウム, 未処理, 幅: 2000 mm, 高さ: 35

GTIN (EAN) 4008190100650 mm, 深さ: 7.5 mm

数量 2 m

プラスチック



プラスチック製 DIN レールは絶縁特性があり、非常に軽量です。標準 DIN レールを使用して、サポートブラケットまでの空気パスおよびクリープパスを達成できない場合に使用できます。

一般注文データ

種別 TSK 35X15 2M PVC/GR パージョン 注文番号 <u>0514300000</u> 端子レール, アクセサリ, PVC, 未処理, 幅: 2000 mm, 高さ: 35 mm, 深

GTIN (EAN) 4008190052263 さ: 15 mm

数量 2 m



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

スチール



スチール製 DIN レールは、市場で最も広く普及しています。金属製 DIN レールの中では、ステンレススチールと同様に、最も低い短絡保護を有します。

一般注文データ

	<u> </u>	
種別	TS 35X7.5 1M/ST/ZN	バージョン
注文番号	0383410000	端子レール, アクセサリ, スチール, 亜鉛めっき, クロムメッキ, 幅: 1000
GTIN (EAN)	4008190115623	mm, 高さ: 35 mm, 深さ: 7.5 mm
数量	1 m	
種別	TS 35X7.5/LL 2M/ST/SZ	バージョン
注文番号	<u>7915060000</u>	端子レール, アクセサリ, スチール, ガルバニ亜鉛メッキおよび不動態
GTIN (EAN)	4032248296279	化, 幅: 2000 mm, 高さ: 35 mm, 深さ: 7.5 mm, スリット幅: 5.20 mm,
数量	2 m	スリット長: 25.00 mm
種別	TS 35X7.5 2M/ST/ZN	バージョン
注文番号	0383400000	端子レール, アクセサリ, スチール, ガルバニ亜鉛メッキおよび不動態
GTIN (EAN)	4008190088026	化, 幅: 2000 mm, 高さ: 35 mm, 深さ: 7.5 mm
数量	2 m	
種別	TS 35X15/LL 1M/ST/ZN	バージョン
注文番号	0236510000	端子レール, アクセサリ, スチール, ガルバニ亜鉛メッキおよび不動態
GTIN (EAN)	4008190017699	化, 幅: 1000 mm, 高さ: 35 mm, 深さ: 15 mm, スリット幅: 5.20 mm,
数量	1 m	スリット長: 25.00 mm
種別	TS 35X7.5 2M/ST/SZ	バージョン
注文番号	9300090000	端子レール, アクセサリ, スチール, ガルバニ亜鉛メッキおよび不動態
GTIN (EAN)	4032248387564	化, 幅: 2000 mm, 高さ: 35 mm, 深さ: 7.5 mm
数量	2 m	
種別	TS 35X15/2.3 2M/ST/ZN	バージョン
注文番号	0498000000	端子レール, アクセサリ, スチール, ガルバニ亜鉛メッキおよび不動態
GTIN (EAN)	4008190042493	化, 幅: 2000 mm, 高さ: 35 mm, 深さ: 15 mm
数量	2 m	
種別	TS 35X7.5/LL 1M/ST/ZN	バージョン
注文番号	<u>0514510000</u>	端子レール, アクセサリ, スチール, ガルバニ亜鉛メッキおよび不動態
GTIN (EAN)	4008190116620	化, 幅: 1000 mm, 高さ: 35 mm, 深さ: 7.5 mm, スリット幅: 5.20 mm,
数量	1 m	スリット長: 25.00 mm
種別	TS 35X15/LL 2M/ST/SZ	バージョン
注文番号	<u>7907490000</u>	端子レール, アクセサリ, スチール, ガルバニ亜鉛メッキおよび不動態
GTIN (EAN)	4032248296262	化, 幅: 2000 mm, 高さ: 35 mm, 深さ: 15 mm, スリット幅: 5.20 mm,
数量	2 m	スリット長: 25.00 mm
種別	TS 35X7.5/LL 2M/ST/ZN	バージョン
注文番号	<u>0514500000</u>	端子レール, アクセサリ, スチール, ガルバニ亜鉛メッキおよび不動態
GTIN (EAN)	4008190046019	化, 幅: 2000 mm, 高さ: 35 mm, 深さ: 7.5 mm, スリット幅: 5.20 mm,
数量	2 m	スリット長: 25.00 mm
種別	TS 35X15/LL 2M/ST/ZN	バージョン
注文番号	0236500000	端子レール, アクセサリ, スチール, ガルバニ亜鉛メッキおよび不動態
GTIN (EAN)	4008190183967	化, 幅: 2000 mm, 高さ: 35 mm, 深さ: 15 mm, スリット幅: 5.20 mm,
数量	2 m	スリット長: 25.00 mm



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

バージョン 種別 TS 35X15 2M/ST/ZN

端子レール, アクセサリ, スチール, ガルバニ亜鉛メッキおよび不動態 注文番号 0236400000

GTIN (EAN) 4008190114558 化, 幅: 2000 mm, 高さ: 35 mm, 深さ: 15 mm

数量

銅



銅は、使用されるすべての金属の中で最高の電気伝導率 を備えています。銅レールは、最高レベルの短絡保護を 備えています。

-般注文データ

種別 TS 35X15/2.3 2M/CU/BK バージョン

注文番号 0270100000 端子レール, アクセサリ, 銅, 未処理, 幅: 2000 mm, 高さ: 35 mm, 深さ:

GTIN (EAN) 4008190105136

数量 2 m 15 mm