

## BB 3 AK4


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

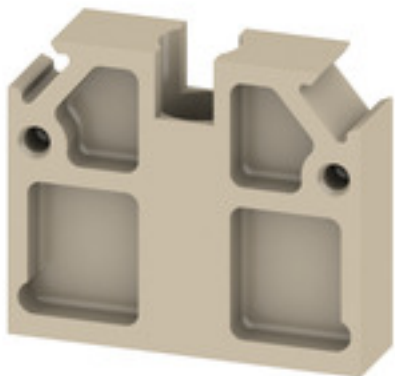

図に類似

差し込み式端子台の固定ブラケットは、各プラグのメカニカルファスナとして機能します。それらはコネクタと接点の両方を機械的応力から保護し、振動による予期せぬ緩みから保護します。

## 一般注文データ

バージョン	仕切板 (端子), ページュ
注文番号	<a href="#">0366660000</a>
種別	BB 3 AK4
GTIN (EAN)	4008190081843
数量	50 Stück

作成日 2024/07/04 7:56:20 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## BB 3 AK4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 寸法と重量

幅	8 mm	幅 (インチ)	0.315 inch
正味重量	6.46 g		

## 温度

保管温度	-25 °C...55 °C
------	----------------

## 材料データ

色	ページュ	UL 94 可燃性等級	V-0
---	------	-------------	-----

## 追加の技術データ

嵌合仕様	はい
------	----

## 分類

ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886
ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-33
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-01

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
------	--