

SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ

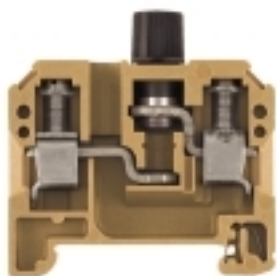

一部のアプリケーションでは、異なるヒューズを使用してフィードスルー接続を保護すると便利です。ヒューズ端子台は、ひとつの端子台底部で構成されており、ヒューズ挿入キャリアが付いています。ピボットヒューズレバー、差し込み式ヒューズホルダーから、ネジ留め可能なクロージャークラップからフラットプラグインヒューズまで様々なヒューズがあります。

一般注文データ

バージョン	ヒューズ端子, ねじ接続, ミディアムイエロー, 10 mm ² , 10 A, 500 V, 接続数: 2, レベル数: 1, TS 35, V-0, 5VA, KrG, G-Si.5 x 20
注文番号	0501620000
種別	SAKS 1/35/G20
GTIN (EAN)	4008190111229
数量	20 Stück

作成日 2024/07/24 10:27:50 CEST

SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	53 mm	奥行き (インチ)	2.087 inch
高さ	54 mm	高さ (インチ)	2.126 inch
幅	13 mm	幅 (インチ)	0.512 inch
正味重量	36.5 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C	連続動作温度、最小	-60 °C
連続動作温度、最大	130 °C		

CSA評価データ

証明書番号 (CSA)	12400-198	配線の最大断面 (CSA)	10 AWG
配線の最小断面 (CSA)	26 AWG	電圧規模C (CSA)	600 V
電流の規模C (CSA)	10 A		

UL評価データ

導体サイズフィールド配線最大 (UR)	10 AWG	導体サイズフィールド配線最小 (UR)	22 AWG
導体サイズ工場配線最大 (UR)	8 AWG	導体サイズ工場配線最小 (UR)	26 AWG
証明書番号 (UR)	E60693	電圧規模C (UR)	600 V
電流の規模C (UR)	6.3 A		

クランプ用コンダクタ (定格接続)

DMS電動ドライバーによるトルクレベル4		IEC 60947-1 準拠のゲージ	B6
クランプネジ	M 4	クランプ範囲、最大	16 mm ²
クランプ範囲、最小	0.13 mm ²	刃寸法	1.0 x 5.5 mm
導体接続断面積 AWG、最大	AWG 10	接続数	2
接続断面、燃線、最大	10 mm ²	接続断面、燃線、最小	1.5 mm ²
接続方向	横向きに	接続方式	ねじ接続
接続方式 2	ねじ接続	締め付けトルク、最大	2.4 Nm
締め付けトルク、最小	1.2 Nm	被覆剥き長さ	12 mm
配線接続断面 AWG、最小	AWG 26	配線接続断面、ソリッドコア、最小	0.5 mm ²
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/1 の細径燃線、最大	10 mm ²	配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/1 の細径燃線、最小	0.5 mm ²
配線接続断面、細径燃線、最大	10 mm ²	配線接続断面、細径燃線、最小	0.5 mm ²
配線接続断面ソリッドコア、最大	16 mm ²		

クランプ用コンダクタ (追加接続)

導体断面、フレキシブルおよびプラスチックカラー DIN 46228/1、追加接続、最大	10 mm ²	接続種別、追加接続	ねじ接続
---	--------------------	-----------	------

システム仕様

バージョン	ねじ接続、ヒューズカートリッジ、コネクタ無しの終端部	エンドカバープレートの要求	はい
電位数	1	レベル数	1
レベルごとのクランプポイント数	2	層ごとの電位数	1
内部で交差接続されたレベル	いいえ	PE 接続	いいえ
レール	TS 35	N 関数	いいえ
PE 関数	いいえ	PEN 関数	いいえ

作成日 2024/07/24 10:27:50 CEST

SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ヒューズ端子

カートリッジヒューズ	G-Si.5 x 20	ディスプレイ	LEDなし
ヒューズホルダー (カートリッジホルダー)	ねじ固定用	動作電圧、最大	500 V
表示電圧種別	AC/DC		

全般

レール	TS 35	導体接続断面積 AWG、最大	AWG 10
設置アドバイス	直接実装	配線接続断面積 AWG、最小	AWG 26

材料データ

材質	KrG	色	ミディアムイエロー
UL 94 可燃性等級	V-0, 5VA		

要素の表示

表示電圧種別	AC/DC
--------	-------

評価データ

定格断面	10 mm ²	定格電圧	500 V
定格 DC 電圧	500 V	定格電流	10 A
最大導体電流	10 A	IEC 60947-7-x 準拠の容量抵抗	0.56 mΩ
定格インパルス耐電圧	6 kV	IEC 60947-7-xに準拠した出力損失	1.82 W
汚染度	3		

追加の技術データ

取り付け方式	箆合仕様	爆発試験バージョン	いいえ
設置アドバイス	直接実装	開放側面	右
類似端子数	1		

分類

ETIM 6.0	EC000899	ETIM 7.0	EC000899
ETIM 8.0	EC000899	ETIM 9.0	EC000899
ECLASS 9.0	27-14-11-16	ECLASS 9.1	27-14-11-16
ECLASS 10.0	27-14-11-16	ECLASS 11.0	27-14-11-16
ECLASS 12.0	27-14-11-16	ECLASS 13.0	27-25-01-13

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

重要なメモ

製品情報	電圧は、選択したヒューズエレメントまたはインジケータライトによって異なります
------	--

SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

認可



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (UR)	E60693

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	VDE Certificate Lloyds Register Certificate Declaration of Conformity
エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
ユーザ文書	StorageConditionsTerminalBlocks
カタログ	Catalogues in PDF-format

SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

E 16

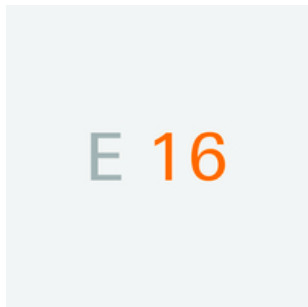


ワイドミュラーは、10 A から 25 A の範囲で、E 16 設計 NEOZED ヒューズを提供します。

一般注文データ

種別	E 16/25A GE TNDZ	バージョン
注文番号	0208800000	アクティブコンポーネント, カートリッジヒューズ
GTIN (EAN)	4008190037314	
数量	25 Stück	
種別	E 16/16A GR TNDZ	バージョン
注文番号	0208600000	アクティブコンポーネント, カートリッジヒューズ
GTIN (EAN)	4008190015121	
数量	25 Stück	
種別	E 16/10A RT TNDZ	バージョン
注文番号	0208500000	アクティブコンポーネント, カートリッジヒューズ
GTIN (EAN)	4008190067120	
数量	25 Stück	
種別	E 16/20A BL TNDZ	バージョン
注文番号	0208700000	アクティブコンポーネント, カートリッジヒューズ
GTIN (EAN)	4008190044886	
数量	25 Stück	

銅

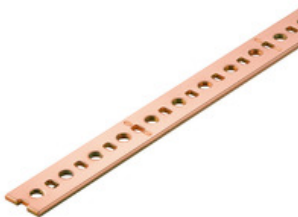

使用金属の中で、銅は最も電気伝導率が良く、最も高い短絡抵抗となります。これにより、最も広く用いられるバリエーションが銅製バスバーとなります。

一般注文データ

種別	NSCH 1M	バージョン
注文番号	0280200000	バスバー (端子), ナチュラル, 高さ: 15 mm, 深さ: 2 mm, 銅
GTIN (EAN)	4008190012953	
数量	10 m	

SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

空白



Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号で配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドモジュラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー
- ブランク MultiCard または標準印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

種別	DEK 5/8 MC NE WS
注文番号	1856740000
GTIN (EAN)	4032248400850
数量	800 Stück

バージョン	Dekafix, 端子マーカー, 5 x 8 mm, ピッチ (mm) (P): 8.00 Weidmueller, 白色
-------	---

ネジ



端子台やアクセサリによっては、追加品や予備部品として多種類のネジを提供しています。

一般注文データ

種別	BFSC M4X20
注文番号	0362800000
GTIN (EAN)	4008190114053
数量	100 Stück

バージョン	取り付けネジ (端子), スチール, 高さ: 20 mm
-------	------------------------------

種別	BFSC M4X30
注文番号	0267100000
GTIN (EAN)	4008190187897
数量	50 Stück

バージョン	取り付けネジ (端子), スチール, 高さ: 30 mm
-------	------------------------------

種別	BFSC M4X9T
注文番号	0103300000
GTIN (EAN)	4008190023348
数量	100 Stück

バージョン	取り付けネジ (端子), スチール, 高さ: 9 mm
-------	-----------------------------

作成日 2024/07/24 10:27:50 CEST

SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	BFSC M3X22 PA/RT	バージョン
注文番号	0128900000	取り付けネジ (端子), ポリアミド66, 高さ: 22 mm
GTIN (EAN)	4008190084158	
数量	100 Stück	
種別	BFSC M3X25	バージョン
注文番号	0292500000	取り付けネジ (端子), スチール, 高さ: 25 mm
GTIN (EAN)	4008190177027	
数量	100 Stück	
種別	KISC M3X6 SAKS1	バージョン
注文番号	0346200000	クランピングヨーク, 取付けねじ, スチール
GTIN (EAN)	4008190175658	
数量	100 Stück	

空白



Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号ので配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。

一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドモジュラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー
- ブランク MultiCard または標準印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

種別	DEK 5/6 MC NE WS	バージョン
注文番号	1609820000	Dekafix, 端子マーカー, 5 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4008190203436	白色
数量	1,000 Stück	

SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

TS 32

TS 32

ワイドミュラーの製品は、端子レールに対する安定的で信頼性の高い取り付けを保証し、スライドを防ぐエンドブラケットを含んでいます。ネジ有り / 無しのバージョンも利用できます。エンドブラケットには、グループマーカー対応のマーキングオプション、およびテストプラグホルダーが含まれます。

一般注文データ

種別	EWK 2	バージョン
注文番号	0199360000	エンドブラケット, ページュ, TS 32, V-0, Wemid, 幅: 15 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190023546	
数量	50 Stück	
種別	WEW 32/1	バージョン
注文番号	1067600000	エンドブラケット, ダーク ページュ, TS 32, V-2, PA 66 GF 30, 幅: 12 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190099657	
数量	50 Stück	
種別	EWK 1	バージョン
注文番号	0206160000	エンドブラケット, ページュ, TS 32, V-0, Wemid, 幅: 9 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190080020	
数量	50 Stück	
種別	EWK 1 ALT	バージョン
注文番号	0495160000	エンドブラケット, ページュ, TS 32, V-2, ポリアミド 66, 幅: 8 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190160777	
数量	50 Stück	

SAK シリーズ

SAK
Series

フラッシュシンボル付きの警告カバーは、人と機械の安全性向上に寄与します。外部電圧をアプリケーション内で示す必要がある場合に使用されます。

一般注文データ

種別	AD 4 SAK10	バージョン
注文番号	0178600000	端子カバー, 黄色, PVC, 高さ: 39.6 mm, 幅: 25 mm, 深さ: 1 mm, HB
GTIN (EAN)	4008190068288	
数量	50 Stück	

SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

テストプラグ



端子台とテスト機器の間の電氣的接続には、テストアダプターとテストプラグが使用されます。これにより、電気接点を配線状態で確立でき、測定を容易に行うことができます。

一般注文データ

種別	FZS 2/4 RT/80 SAKT4	バージョン
注文番号	1276300000	プラグ (端子), プラグイン接続, 赤色, 極数: 1, 幅: 9 mm, 高さ: 9 mm
GTIN (EAN)	4008190026080	
数量	20 Stück	
種別	ZS 2.3/4	バージョン
注文番号	0249600000	プラグ (端子), プラグイン接続, 赤色, V-2, ポリアミド 66, 極数: 4, 幅: 6.5 mm, 高さ: 6.5 mm
GTIN (EAN)	4008190022785	
数量	20 Stück	
種別	PS 2.3 RT	バージョン
注文番号	0180400000	テストアダプター (端子), 230 V, 20 mA
GTIN (EAN)	4008190060121	
数量	20 Stück	
種別	PS 4 F.STB 4	バージョン
注文番号	0299600000	テストアダプター (端子), 230 V
GTIN (EAN)	4008190074043	
数量	20 Stück	
種別	PS 2.0 OR	バージョン
注文番号	0293800000	テストアダプター (端子), 230 V, 20 mA
GTIN (EAN)	4008190042356	
数量	20 Stück	

QL / RSF1+2

ネジ接続の渡り配線は、取り付けと取り外しが簡単です。大きな接触表面により、高電流でも最大の接触信頼性で伝送することができます。



一般注文データ

種別	QL 2 RSF1+2	バージョン
注文番号	0267400000	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 57 A, 極数: 2, ピッチ (mm)
GTIN (EAN)	4008190139988	(P): 11.00, 絶縁: いいえ, 幅: 18 mm
数量	50 Stück	

作成日 2024/07/24 10:27:50 CEST

SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	QL 10 RSF1+2	バージョン
注文番号	0341700000	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 極数: 10, ピッチ (mm) (P):
GTIN (EAN)	4008190003173	8.00, 絶縁: いいえ, 幅: 106 mm
数量	20 Stück	
種別	QL 3 RSF1+2	バージョン
注文番号	0267500000	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 57 A, 極数: 3, ピッチ (mm)
GTIN (EAN)	4008190116835	(P): 11.00, 絶縁: いいえ, 幅: 29 mm
数量	50 Stück	
種別	QL 4 RSF1+2	バージョン
注文番号	0267600000	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 41 A, 極数: 4, ピッチ (mm)
GTIN (EAN)	4008190174859	(P): 11.00, 絶縁: いいえ, 幅: 40 mm
数量	50 Stück	

DINレールサポート

一般注文データ

種別	SH 2	バージョン
注文番号	0494920000	バスバーサポート, ミディアムイエロー, 130 °C, 幅: 40 mm, V-0, KrG,
GTIN (EAN)	4008190007584	ねじ込み
数量	10 Stück	

固定スクリュー



固定ネジは、アプリケーション内の短電流ブリッジを固定します。短電流ブリッジは、隣接するふたつの端子台間を短絡位置にスライドさせれば、締め付けネジで固定できます。これにより、固定接続または短絡回路が確保されます。

一般注文データ

種別	KISC M3X20 SAK10 CU5	バージョン
注文番号	0377100000	SAK モデルシリーズ, 取付けねじ, 銅
GTIN (EAN)	4008190060350	
数量	100 Stück	

作成日 2024/07/24 10:27:50 CEST

SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

空白



Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号ので配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドミューラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー
- ブランク MultiCard または標準印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

種別 DEK 5/5 MC NE WS
注文番号 [1609801044](#)
GTIN (EAN) 4008190397111
数量 1,000 Stück

バージョン
Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller,
白色

エンドプレート



電流および電圧トランスフォーマーの配線
バネおよびネジ接続技術採用の当社のテスト用接続断路端子台は、電流、電圧、電力の測定に重要なあらゆる変換回路を安全かつ高度な方法で作成することが可能です。

一般注文データ

種別 TW SAKB/C/T
注文番号 [0242920000](#)
GTIN (EAN) 4008190069933
数量 20 Stück

バージョン
仕切板 (端子), ページュ, 高さ: 75 mm, 幅: 3 mm, V-2, PA 66

SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

QL / SAKS

ネジ接続の渡り配線は、取り付けと取り外しが簡単です。大きな接触表面により、高電流でも最大の接触信頼性で伝送することができます。



一般注文データ

種別	QL 3 SAKS1	バージョン
注文番号	0191500000	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 47 A, 極数: 3, ピッチ (mm)
GTIN (EAN)	4008190036881	(P): 13.00, 絶縁: いいえ, 幅: 31.9 mm
数量	50 Stück	
種別	QL 10 SAKS2	バージョン
注文番号	0338900000	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 36 A, 極数: 10, ピッチ (mm) (P): 10.00, 絶縁: いいえ, 幅: 261.4 mm
GTIN (EAN)	4008190105723	
数量	20 Stück	
種別	QL 4 SAKS2	バージョン
注文番号	0208000000	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 36 A, 極数: 4, ピッチ (mm)
GTIN (EAN)	4008190069100	(P): 27.60, 絶縁: いいえ, 幅: 95.8 mm
数量	20 Stück	
種別	QL 3 SAKS4	バージョン
注文番号	0328100000	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 47 A, 極数: 3, ピッチ (mm)
GTIN (EAN)	4008190097639	(P): 24.00, 絶縁: いいえ, 幅: 58 mm
数量	20 Stück	
種別	QL 4 SAKS1	バージョン
注文番号	0191600000	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 47 A, 極数: 4, ピッチ (mm)
GTIN (EAN)	4008190105518	(P): 13.00, 絶縁: いいえ, 幅: 44.7 mm
数量	20 Stück	
種別	QL 2 SAKS1	バージョン
注文番号	0191400000	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 47 A, 極数: 2, ピッチ (mm)
GTIN (EAN)	4008190123130	(P): 13.00, 絶縁: いいえ, 幅: 18.9 mm
数量	50 Stück	
種別	QL 10 SAKS4	バージョン
注文番号	0339000000	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 47 A, 極数: 10, ピッチ (mm) (P): 10.00, 絶縁: いいえ, 幅: 226 mm
GTIN (EAN)	4008190025335	
数量	20 Stück	
種別	QL 2 SAKS2	バージョン
注文番号	0207800000	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 36 A, 極数: 2, ピッチ (mm)
GTIN (EAN)	4008190144364	(P): 27.60, 絶縁: いいえ, 幅: 40.6 mm
数量	20 Stück	
種別	QL 10 SAKS1	バージョン
注文番号	0338800000	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 36 A, 極数: 10, ピッチ (mm) (P): 13.00, 絶縁: いいえ, 幅: 122.1 mm
GTIN (EAN)	4008190127039	
数量	20 Stück	

作成日 2024/07/24 10:27:50 CEST

SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	QL 2 SAKS4	バージョン
注文番号	0328000000	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 47 A, 極数: 2, ピッチ (mm)
GTIN (EAN)	4008190071165	(P): 24.00, 絶縁: いいえ, 幅: 34 mm
数量	20 Stück	

その他



当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最終的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

一般注文データ

種別	SS M4 D 128-A 4	バージョン
注文番号	0136400000	ロックワッシャー, 銅
GTIN (EAN)	4008190118143	
数量	100 Stück	

SAK シリーズ

SAK
Series

仕切板は、回路の光分離に使用されるか、または隣接する渡り配線コネクタからの電氣的絶縁に使用されます。エンドプレートとは対照的に、輪郭は隣接する端子台よりも大きくなる場合があります。ただし、アプリケーション内で必要な空気パスおよびクリープパスを維持できなくなるため、この値は小さくしないでください。

一般注文データ

種別	TW 4 SAK4-10	バージョン
注文番号	0130160000	仕切板 (端子), ページュ, 高さ: 50 mm, 幅: 1.5 mm, V-2, PA 66
GTIN (EAN)	4008190096335	
数量	20 Stück	
種別	TSCH 6 DKI S4	バージョン
注文番号	0190260000	小型パテーション (端子), PA 66, ページュ, 連続動作温度、最大: 100 °C
GTIN (EAN)	4008190051075	
数量	100 Stück	
種別	TW DK4 HP/DBR/2	バージョン
注文番号	3833500000	仕切板 (端子), 暗褐色, 高さ: 65 mm, 幅: 2 mm, V-2, PA 66
GTIN (EAN)	4008190009052	
数量	20 Stück	
種別	TSCH 2	バージョン
注文番号	0353660000	小型パテーション (端子), PA 66, ページュ, 連続動作温度、最大: 100 °C
GTIN (EAN)	4008190128432	
数量	100 Stück	

作成日 2024/07/24 10:27:50 CEST

SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	TSCH 3 SAKD2.5 N	バージョン
注文番号	0366860000	小型パテーション (端子), PA 66, ページュ, 連続動作温度、最大: 100 °C
GTIN (EAN)	4008190010928	
数量	100 Stück	
種別	TW AST1/PA HP/DBR/0.5	バージョン
注文番号	0474700000	仕切板 (端子), 暗褐色, 高さ: 65 mm, 幅: 0.5 mm, V-2
GTIN (EAN)	4008190078508	
数量	20 Stück	
種別	TSCH 1	バージョン
注文番号	0319160000	小型パテーション (端子), PA 66, ページュ, 連続動作温度、最大: 100 °C
GTIN (EAN)	4008190097219	
数量	100 Stück	
種別	TW SAKS2 HP/DBR/2	バージョン
注文番号	0607000000	仕切板 (端子), 暗褐色, 高さ: 80 mm, 幅: 2 mm, V-2, PA 66
GTIN (EAN)	4008190002732	
数量	20 Stück	
種別	TSCH 4 AKZ4	バージョン
注文番号	0363360000	小型パテーション (端子), PA 66, ページュ, 連続動作温度、最大: 100 °C
GTIN (EAN)	4008190136680	
数量	100 Stück	
種別	TW 4 SAK4-10 BL	バージョン
注文番号	0130180000	仕切板 (端子), 青色, 高さ: 50 mm, 幅: 1.5 mm, V-2, PA 66
GTIN (EAN)	4008190114138	
数量	20 Stück	

テストソケット



端子台とテスト機器の間の電氣的接続には、テストアダプターとテストプラグが使用されます。これにより、電気接点を配線状態で確立でき、測定を容易に行うことができます。

一般注文データ

種別	STB 18/RSF1	バージョン
注文番号	0286500000	ソケット (端子), プラグイン深度: 15 mm, 深さ: 23 mm
GTIN (EAN)	4008190515591	
数量	20 Stück	
種別	STB 13.5/D6/4/M4 SAKA10	バージョン
注文番号	0135200000	SAK モデルシリーズ, ソケット
GTIN (EAN)	4008190172862	
数量	50 Stück	

作成日 2024/07/24 10:27:50 CEST

SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

スチール



スチール製 DIN レールは、市場で最も広く普及しています。金属製 DIN レールの中では、ステンレススチールと同様に、最も低い短絡保護を有します。

一般注文データ

種別	TS 32X15/LL 2M/ST/ZN	バージョン
注文番号	0514400000	端子レール, アクセサリ, スチール, ガルバニ亜鉛メッキおよび不動態
GTIN (EAN)	4008190086152	化, 幅: 2000 mm, 高さ: 33 mm, 深さ: 15 mm, スリット幅: 5.20 mm,
数量	2 m	スリット長: 25.00 mm

5x25

5x25

過電流に対する保護のため、250 mA から 6.3 A までの寸法が 5 x 25 mm のカートリッジヒューズを提供します。

一般注文データ

種別	G 25/0.25A/M GE	バージョン
注文番号	0546900000	小型ヒューズ, 中程度のタイムラグ, 0.25 A, G-Si.5 x 25
GTIN (EAN)	4008190097370	
数量	10 Stück	
種別	G 25/4.00A/F BR	バージョン
注文番号	0192800000	小型ヒューズ, 即効性, 4 A, G-Si.5 x 25
GTIN (EAN)	4008190115319	
数量	10 Stück	
種別	G 25/1.00A/M RT	バージョン
注文番号	0265800000	小型ヒューズ, 中程度のタイムラグ, 1 A, G-Si.5 x 25
GTIN (EAN)	4008190141660	
数量	10 Stück	
種別	G 25/6.30A/F GN	バージョン
注文番号	0192900000	小型ヒューズ, 即効性, 6.3 A, G-Si.5 x 25
GTIN (EAN)	4008190135461	
数量	10 Stück	
種別	G 25/10.0A/M RT	バージョン
注文番号	0193100000	小型ヒューズ, 中程度のタイムラグ, 10 A, G-Si.5 x 25
GTIN (EAN)	4008190023799	
数量	10 Stück	

作成日 2024/07/24 10:27:50 CEST

SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	G 25/2.00A/F BL	バージョン
注文番号	0192700000	小型ヒューズ, 即効性, 2 A, G-Si.5 x 25
GTIN (EAN)	4008190176402	
数量	10 Stück	
種別	G 25/0.50A/M WS	バージョン
注文番号	0510300000	小型ヒューズ, 中程度のタイムラグ, 0.5 A, G-Si.5 x 25
GTIN (EAN)	4008190018368	
数量	10 Stück	
種別	G 25/0.80A/M GR	バージョン
注文番号	0646400000	小型ヒューズ, 中程度のタイムラグ, 0.8 A, G-Si.5 x 25
GTIN (EAN)	4008190060794	
数量	10 Stück	

QL / SAKA

ネジ接続の渡り配線は、取り付けと取り外しが簡単です。大きな接触表面により、高電流でも最大の接触信頼性で伝送することができます。



一般注文データ

種別	QL 3 SAKA10	バージョン
注文番号	0135600000	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 36 A, 極数: 3, ピッチ (mm)
GTIN (EAN)	4008190032081	(P): 12.00, 絶縁: いいえ, 幅: 31.8 mm
数量	50 Stück	
種別	QL 4 SAKA10	バージョン
注文番号	0135700000	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 36 A, 極数: 4, ピッチ (mm)
GTIN (EAN)	4008190118822	(P): 12.00, 絶縁: いいえ, 幅: 43.7 mm
数量	50 Stück	
種別	QL 10 SAKB10	バージョン
注文番号	0338400000	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 36 A, 極数: 10, ピッチ (mm)
GTIN (EAN)	4008190139452	(P): 6.00, 絶縁: いいえ, 幅: 97 mm
数量	20 Stück	
種別	QL 2 SAKA10	バージョン
注文番号	0135500000	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 32 A, 極数: 2, ピッチ (mm)
GTIN (EAN)	4008190099404	(P): 12.00, 絶縁: いいえ, 幅: 19.9 mm
数量	50 Stück	
種別	QL 10 SAKA10	バージョン
注文番号	0338500000	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 57 A, 極数: 10, ピッチ (mm)
GTIN (EAN)	4008190063313	(P): 6.00, 絶縁: いいえ, 幅: 115.1 mm
数量	20 Stück	

作成日 2024/07/24 10:27:50 CEST

SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

SAK シリーズ



SAK
Series

エンドブラケット前の最終モジュラ端子台の開口側に、エンドプレートが取り付けられます。エンドプレートの使用は、モジュラ端子台の機能、および指定の定格電圧を保証します。通電部品との接触を防ぎ、最終的な端子に指で触れないようにします。

一般注文データ

種別	AP SAKS1+3 KRG/DB	バージョン
注文番号	0191300000	エンドプレート (端子), ダークベージュ, 高さ: 54 mm, 幅: 3 mm, V-0,
GTIN (EAN)	4008190099763	KrG
数量	20 Stück	
種別	AP SAKA KRG	バージョン
注文番号	0134220000	エンドプレート (端子), ダークベージュ, 黄色, 高さ: 82 mm, 幅: 3 mm,
GTIN (EAN)	4008190167943	V-0, KrG
数量	20 Stück	
種別	AP SAK4-10 KRG/BL	バージョン
注文番号	0117970000	エンドプレート (端子), 青色, 高さ: 40 mm, 幅: 1.5 mm, V-0, KrG
GTIN (EAN)	4008190049607	
数量	20 Stück	
種別	AP SAK4-10	バージョン
注文番号	0117960000	エンドプレート (端子), ベージュ, 高さ: 40 mm, 幅: 1.5 mm, V-2, PA 66
GTIN (EAN)	4008190081485	
数量	20 Stück	
種別	AP SAK35/TW SAK16	バージョン
注文番号	0303660000	エンドプレート (端子), ベージュ, 高さ: 58 mm, 幅: 1.5 mm, V-2, PA 66
GTIN (EAN)	4008190110765	
数量	10 Stück	
種別	AP SAK4-10 KRG	バージョン
注文番号	0117920000	エンドプレート (端子), ダークベージュ, 黄色, 高さ: 40 mm, 幅: 1.5
GTIN (EAN)	4008190135904	mm, V-0, KrG
数量	20 Stück	
種別	AP RSF1 KRG	バージョン
注文番号	0270420000	エンドプレート (端子), ミディアムイエロー, 高さ: 50 mm, 幅: 3 mm,
GTIN (EAN)	4008190099107	V-0, KrG
数量	10 Stück	
種別	AP SAK4-10 DB	バージョン
注文番号	0105100000	エンドプレート (端子), ダークベージュ, 高さ: 40 mm, 幅: 1.5 mm, V-0,
GTIN (EAN)	4008190394875	Wemid
数量	20 Stück	
種別	AP SAK4-10 RT	バージョン
注文番号	0117900000	エンドプレート (端子), 赤色, 高さ: 40 mm, 幅: 1.5 mm, V-2, PA 66
GTIN (EAN)	4008190125059	
数量	20 Stück	
種別	AP SAKS1+3 KRG	バージョン
注文番号	0191320000	エンドプレート (端子), ダークベージュ, 黄色, 高さ: 54 mm, 幅: 3 mm,
GTIN (EAN)	4008190031688	V-0, KrG
数量	20 Stück	

作成日 2024/07/24 10:27:50 CEST

SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	AP KSKM	バージョン
注文番号	9509630000	SAK モデルシリーズ, エンドプレート, 1.5 mm, ページュ, 直接実装
GTIN (EAN)	4008190456771	
数量	20 Stück	
種別	AP SAK35/TW SAK16 BL	バージョン
注文番号	0303680000	エンドプレート (端子), 青色, 高さ: 58 mm, 幅: 1.5 mm, V-2, PA 66
GTIN (EAN)	4008190025199	
数量	10 Stück	
種別	AP SAKB/C/T KRG	バージョン
注文番号	0146720000	エンドプレート (端子), ダークページュ, 黄色, 高さ: 65 mm, 幅: 3 mm,
GTIN (EAN)	4008190027995	V-0, KrG
数量	20 Stück	
種別	AP SAK4-10 I	バージョン
注文番号	0117910000	エンドプレート (端子), 薄いグレー, 高さ: 40 mm, 幅: 1.5 mm, V-2, PA
GTIN (EAN)	4008190183707	66
数量	20 Stück	
種別	AP SAK4-10 BL	バージョン
注文番号	0117980000	エンドプレート (端子), 青色, 高さ: 40 mm, 幅: 1.5 mm, V-2, PA 66
GTIN (EAN)	4008190171087	
数量	20 Stück	

銅



使用金属の中で、銅は最も電気伝導率が良く、最も高い短絡抵抗となります。これにより、最も広く用いられるバリエーションが銅製バスバーとなります。

一般注文データ

種別	SSCH 15X6X1000 CU/SN	バージョン
注文番号	0357400000	バスバー (端子), 銀色, 高さ: 1000 mm, 深さ: 6 mm, 銅
GTIN (EAN)	4008190169572	
数量	1 m	
種別	SSCH 10X3X1000 CU/SN	バージョン
注文番号	0348900000	バスバー (端子), 銀色, 高さ: 1000 mm, 深さ: 3 mm, 銅
GTIN (EAN)	4008190024802	
数量	1 m	
種別	SSCH 7.3X1.2X1000	バージョン
注文番号	1071200000	バスバー (端子), 銀色, 高さ: 1000 mm, 深さ: 1.2 mm, 銅
GTIN (EAN)	4008190279172	
数量	1 m	
種別	SSCH 6X6X1000 CU/SN	バージョン
注文番号	0571300000	バスバー (端子), 銀色, 高さ: 1000 mm, 深さ: 6 mm, 銅
GTIN (EAN)	4008190015039	
数量	1 m	

作成日 2024/07/24 10:27:50 CEST

SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

カスタム印刷



Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号ので配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドモジュラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー
- ブランク MultiCard または標準印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

種別 DEK 5/6.5 MC SDR
 注文番号 [1609850000](#)
 GTIN (EAN) 4008190456610
 数量 180 Stück

バージョン
 Dekafix, 端子マーカー, 5 x 6.5 mm, ピッチ (mm) (P): 6.50
 Weidmueller, 顧客の仕様に準拠

Plus



Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号ので配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドモジュラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー
- ブランク MultiCard または標準印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

種別 DEK 5/8 PLUS MC NE WS
 注文番号 [1046350000](#)
 GTIN (EAN) 4032248782055
 数量 800 Stück

バージョン
 Dekafix, 端子マーカー, 5 x 8 mm, ピッチ (mm) (P): 8.00 Weidmueller,
 白色


SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

スクリュードライバー (マイナス用)

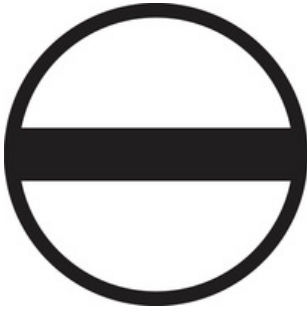

丸刃の付いたマイナススクリュードライバー SD DIN 5265、ISO 2380/2、出力は DIN 5264, ISO 2380/1 準拠。クロームトップチップ、ソフトフィニッシュグリッブ

一般注文データ

種別	SDS 1.0X5.5X150	バージョン
注文番号	9008350000	スクリュードライバー, スクリュードライバー
GTIN (EAN)	4032248056316	
数量	1 Stück	

接続スリーブ



一般注文データ

種別	VL 2 SAK16/SAKA	バージョン
注文番号	0135800000	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 57 A, 極数: 2, ピッチ (mm)
GTIN (EAN)	4008190132088	(P): 12.00, 絶縁: いいえ, 幅: 8 mm
数量	50 Stück	
種別	VH 13.6/6.3/4.3	バージョン
注文番号	0299700000	接続スリーブ (端子), ねじ込み, 幅: 7 mm, 高さ: 7 mm, 深さ: 13.6 mm,
GTIN (EAN)	4008190018313	銅・亜鉛
数量	50 Stück	
種別	VH 19/5/3.4	バージョン
注文番号	0285100000	接続スリーブ (端子), ねじ込み, 幅: 5 mm, 高さ: 5 mm, 深さ: 17.5 mm,
GTIN (EAN)	4008190189297	極数: 1, 銅・亜鉛
数量	50 Stück	
種別	VL 2 RSF 1+2	バージョン
注文番号	0528400000	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 32 A, 極数: 2, ピッチ (mm)
GTIN (EAN)	4008190059095	(P): 11.00, 絶縁: いいえ, 幅: 19 mm
数量	10 Stück	
種別	VL 2 SAK6/10/SAKB	バージョン
注文番号	0135900000	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 32 A, 極数: 2, ピッチ (mm)
GTIN (EAN)	4008190036409	(P): 6.50, 絶縁: いいえ
数量	50 Stück	

作成日 2024/07/24 10:27:50 CEST

SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	VH 23/6/4.2 SAKA10	バージョン
注文番号	0348700000	接続スリーブ (端子), ねじ込み, 幅: 6 mm, 高さ: 6 mm, 深さ: 23 mm, 極
GTIN (EAN)	4008190185923	数: 1, 銅・亜鉛
数量	50 Stück	
種別	VH 20/5/3.4	バージョン
注文番号	0446100000	ダミーヒューズ
GTIN (EAN)	4008190519742	
数量	10 Stück	
種別	VH 17.5/5/3.4	バージョン
注文番号	0285200000	接続スリーブ (端子), ねじ込み, 幅: 5 mm, 高さ: 5 mm, 深さ: 17.5 mm,
GTIN (EAN)	4008190054717	銅
数量	50 Stück	
種別	VL 2 SAK6N/SAKT	バージョン
注文番号	0194700000	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 32 A, 極数: 2, ピッチ (mm)
GTIN (EAN)	4008190148027	(P): 8.00, 絶縁: いいえ, 幅: 7 mm
数量	50 Stück	
種別	VH 12/4.9/3.3	バージョン
注文番号	0249000000	接続スリーブ (端子), ねじ込み, 幅: 4.9 mm, 高さ: 4.9 mm, 深さ: 12
GTIN (EAN)	4008190129507	mm, 銅
数量	100 Stück	

SchT グループマーカークャリア



CHT 5 S グループタグキャリアは、TS 32 取り付けレール (G レール) または TS 35 取付レール (トップハットレール) に直接クリップ固定されています。したがって、端子とその種別に関係なく、端子ストリップにラベリングを実施できます。

SchT 5 と SchT 5S には、ESO 5、STR 5 保護ストリップが取り付けられています。

SchT7は、クランプネジに容易にアクセス可能な差し込み板対応のヒンジ付属グループタグキャリアです。

SchT 7 には、ESO 7、STR 7 の保護ストリップまたは DEK 5 が取り付けられています。

差し込み板および保護ストリップは、「アクセサリ」の下にあります。

一般注文データ

種別	SCHT 7	バージョン
注文番号	0517960000	SCHT, 端子マーカークャリア, 39.3 x 8 mm, ピッチ (mm) (P): 7.00
GTIN (EAN)	4008190001742	Weidmueller, 白色
数量	20 Stück	

SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

DEK 5/6



WS/ DEK

MultiMark 端子台マーカーは、ふたつのコンポーネントから構成される革新的な複合材を使用しています。マーカーのハードベースの外形がコネクタにしっかりとハマります。弾性表面仕上げにより、マーカーの取り付けが容易になります。この特殊なパンチ加工材は、特に長い端子台で積み重なりがちなわずかな間隔の違いに対応するために、ストリップの伸張を可能にします。別の 1 点の長所：表面材の優れた印刷適性により、耐久性および摩耗耐性に優れたラベリングを実現します。300 dpi の印刷分解能で、非常に読みやすい表記が得られます。

MultiMark で得られるメリット

- 強固な保持と耐久性に優れた印刷
- 連続ストリップにより、設置時間を節約
- 革新的な複合材質により容易に取り付け可能
- 最適な読みやすさを実現する大きな印字フィールド
- 製造元に依存しない事による柔軟性

一般注文データ

種別	DEK 5/6 MM WS	バージョン
注文番号	2007120000	Dekafix, 端子マーカー, 5 x 6 mm, Weidmueller, 白色
GTIN (EAN)	4050118392104	
数量	600 Stück	

SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

DEK 5/8



WS/ DEK

MultiMark 端子台マーカは、ふたつのコンポーネントから構成される革新的な複合材を使用しています。マーカのハードベースの外形がコネクタにしっかりと合致します。弾性表面仕上げにより、マーカの取り付けが容易になります。この特殊なパンチ加工材は、特に長い端子台で積み重なりがちなわずかな間隔の違いに対応するために、ストリップの伸張を可能にします。別の1点の長所：表面材の優れた印刷適性により、耐久性および摩耗耐性に優れたラベリングを実現します。300 dpiの印刷分解能で、非常に読みやすい表記が得られます。


MultiMark で得られるメリット

- 強固な保持と耐久性に優れた印刷
- 連続ストリップにより、設置時間を節約
- 革新的な複合材質により容易に取り付け可能
- 最適な読みやすさを実現する大きな印字フィールド
- 製造元に依存しない事による柔軟性

一般注文データ

種別	DEK 5/8 MM WS	バージョン
注文番号	2007130000	Dekafix, 端子マーカ, 5 x 8 mm, Weidmueller, 白色
GTIN (EAN)	4050118392012	
数量	500 Stück	

ゲージリング

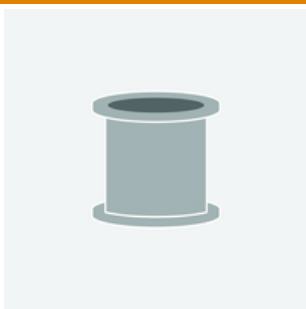

ゲージリングは、適切に選択されていないヒューズサイズの使用を防ぐために使用されます。これらのヒューズは、それぞれのヒューズベースに挿入するだけで、大型ヒューズの使用を防止します。

一般注文データ

種別	P 14/4 D01 BR SAKS4	バージョン
注文番号	0138100000	ヒューズゲージリング (端子), 高さ: 11 mm, 深さ: 10.5 mm, アルミニウム, 茶色
GTIN (EAN)	4008190077365	
数量	50 Stück	
種別	P 14/10 D01 RT SAKS4	バージョン
注文番号	0328700000	ヒューズゲージリング (端子), 高さ: 11 mm, 深さ: 10.5 mm, アルミニウム, 赤色
GTIN (EAN)	4008190010294	
数量	50 Stück	
種別	P 14/6 D01 GN SAKS4	バージョン
注文番号	0328600000	ヒューズゲージリング (端子), 高さ: 11 mm, 深さ: 10.5 mm, アルミニウム, 緑色
GTIN (EAN)	4008190004248	
数量	50 Stück	

作成日 2024/07/24 10:27:50 CEST

SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	P 14/2 D01 RS SAKS4	バージョン
注文番号	0138000000	ヒューズゲージリング (端子), 高さ: 11 mm, 深さ: 10.5 mm, アルミニウム, ピンク
GTIN (EAN)	4008190114664	
数量	50 Stück	

マーカホルダー



マーカホルダーは、5 または 5.1 mm ピッチの標準マーカを追加で取り付けすることができます。斜め型ホルダーはオプションで一緒にスナップ可能で、Klippon® コネクトモジュラー端子台のすべての標準マーキングチャンネルに設置できます。対応マーカの種別は、指定印字ホルダーの各アクセサリの下で確認できます。

一般注文データ

種別	BZT 1 WS 10/5	バージョン
注文番号	1805490000	アクセサリ, マーカホルダー
GTIN (EAN)	4032248270231	
数量	100 Stück	
種別	BZT 1 ZA WS 10/5	バージョン
注文番号	1805520000	アクセサリ, マーカホルダー
GTIN (EAN)	4032248270248	
数量	100 Stück	

QL 取り付けネジ



ネジ接続の渡り配線は、取り付けと取り外しが簡単です。大きな接触表面により、高電流でも最大の接触信頼性で伝送することができます。

一般注文データ

種別	SS M3 D 128-A 3	バージョン
注文番号	0164400000	ロックワッシャー, 銅
GTIN (EAN)	4008190035914	
数量	50 Stück	

SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

スチール



スチール製バスバーはステンレススチール製で、金属製バスバーの中で最も強度が高く、短絡抵抗が二次的役割を果たすアプリケーションに使用されます。

一般注文データ

種別	ESCH 1 M	バージョン
注文番号	0280300000	バスバー (端子), 銀色, 高さ: 12 mm, 深さ: 2 mm, スチール
GTIN (EAN)	4008190143053	
数量	10 m	

真鍮



銅合金として使用される真鍮製のバスバーは、導電性の点で正の特性を有し、同時に機械的応力に対して銅よりも高い強度を有します。

一般注文データ

種別	SA 3.00X10.00X1000 CUZN ...	バージョン
注文番号	0259800000	バスバー (端子), 銀色, 高さ: 1000 mm, 深さ: 3 mm, 真鍮
GTIN (EAN)	4008190049300	
数量	1 m	

SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

Q / SAK



ネジ接続の渡り配線は、取り付けと取り外しが簡単です。大きな接触表面により、高電流でも最大の接触信頼性で伝送することができます。

一般注文データ

種別	Q 10 SAK10	バージョン
注文番号	0457400000	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 57 A, 極数: 10, ピッチ (mm) (P): 9.90, 絶縁: いいえ, 幅: 96.1 mm
GTIN (EAN)	4008190016166	
数量	20 Stück	
種別	Q 2 SAK10	バージョン
注文番号	0457100000	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 57 A, 極数: 2, ピッチ (mm) (P): 9.90, 絶縁: いいえ, 幅: 16.9 mm
GTIN (EAN)	4008190103545	
数量	50 Stück	
種別	Q 4 SAK10	バージョン
注文番号	0457300000	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 57 A, 極数: 4, ピッチ (mm) (P): 9.90, 絶縁: いいえ, 幅: 36.7 mm
GTIN (EAN)	4008190129750	
数量	50 Stück	
種別	Q 3 SAK10	バージョン
注文番号	0457200000	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 57 A, 極数: 3, ピッチ (mm) (P): 9.90, 絶縁: いいえ, 幅: 26.8 mm
GTIN (EAN)	4008190135379	
数量	50 Stück	

ヒューズホルダー



ヒューズホルダー SIHAは、断路端子をヒューズ端子に素早く切り替えます。断路レバーをそのまま取り外してヒューズユニットを取り付けます。

一般注文データ

種別	SK SAKS1/G25	バージョン
注文番号	0282000000	スクリューカバーキャップ (端子)
GTIN (EAN)	4008190078492	
数量	20 Stück	
種別	SK G20/SAKS1	バージョン
注文番号	0282100000	スクリューカバーキャップ (端子)
GTIN (EAN)	4008190004606	
数量	20 Stück	

作成日 2024/07/24 10:27:50 CEST

SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	SK E16/SAKS2	バージョン
注文番号	0284110000	スクリューカバーキャップ (端子)
GTIN (EAN)	4008190006204	
数量	25 Stück	
種別	SK E14 SAKS4	バージョン
注文番号	0339410000	スクリューカバーキャップ (端子)
GTIN (EAN)	4008190032104	
数量	20 Stück	
種別	SK E18 SAKS5	バージョン
注文番号	0359310000	スクリューカバーキャップ (端子)
GTIN (EAN)	4008190002121	
数量	20 Stück	

絶縁キャップ



バスバータップ対応アクセサリを使用すると、タップ端子をすばやく簡単に切り離し、カラーコーディングを通じて可能性を視覚化できます。

一般注文データ

種別	IK 16/ZB16 GG	バージョン
注文番号	0502960000	カバーフード (端子), ポリアミド66
GTIN (EAN)	4008190113438	
数量	50 Stück	
種別	IK 35/ZB35 BL	バージョン
注文番号	0502780000	端子 (バスバー接続)
GTIN (EAN)	4008190141455	
数量	50 Stück	
種別	IK 4 GG ZB4	バージョン
注文番号	0475460000	カバーフード (端子), ポリアミド66
GTIN (EAN)	4008190065348	
数量	50 Stück	
種別	IK 6 GG ZBE6K	バージョン
注文番号	0526060000	カバーフード (端子), スチール
GTIN (EAN)	4008190128647	
数量	50 Stück	
種別	IK 16/ZB16 BL	バージョン
注文番号	0502980000	端子 (バスバー接続)
GTIN (EAN)	4008190159696	
数量	50 Stück	
種別	IK 4 BL ZB4	バージョン
注文番号	0475480000	端子 (バスバー接続)
GTIN (EAN)	4008190145668	
数量	50 Stück	

作成日 2024/07/24 10:27:50 CEST

SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

QL / SAK 10

ネジ接続の渡り配線は、取り付けと取り外しが簡単です。大きな接触表面により、高電流でも最大の接触信頼性で伝送することができます。



一般注文データ

種別	QL 2 SAKB10	バージョン
注文番号	0114100000	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 36 A, 極数: 2, ピッチ (mm)
GTIN (EAN)	4008190056605	(P): 10.00, 絶縁: いいえ, 幅: 17 mm
数量	100 Stück	

カバープロファイル



カバープロファイルは、端子台の機能分野に外部から影響を与えないように保護するか、または端子台全体のサポートブラケットと組み合わせて保護します。これらの装置は、動作または故障による通電部品との偶発的な接触による感電に対する保護を提供します。

一般注文データ

種別	ADP 2/HP2 1M	バージョン
注文番号	0485300000	SAK モデルシリーズ, カバープロファイル, 透明, 1000 mm
GTIN (EAN)	4008190051716	
数量	1 m	

SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

6.3x32

6.3x32

過電流に対する保護のため、500 mA から 12.5 A までの寸法が 6.3 x 32 mm のカートリッジヒューズを提供します。

一般注文データ

種別	VH 25.4/6.3/4.3	バージョン
注文番号	0446200000	ダミーヒューズ
GTIN (EAN)	4008190519759	
数量	10 Stück	

5x20

5x20

過電流に対する保護のため、100 mA から 6.3 A までの寸法が 5 x 20 mm のカートリッジヒューズを提供します。

一般注文データ

種別	G 20/2.00A/F	バージョン
注文番号	0430900000	小型ヒューズ, 即効性, 2 A, G-Si.5 x 20
GTIN (EAN)	4008190123567	
数量	10 Stück	
種別	G 20/1.00A/F	バージョン
注文番号	0430700000	小型ヒューズ, 即効性, 1 A, G-Si.5 x 20
GTIN (EAN)	4008190093877	
数量	10 Stück	
種別	G 20/6.30A/F	バージョン
注文番号	0431400000	小型ヒューズ, 即効性, 6.3 A, G-Si.5 x 20
GTIN (EAN)	4008190086053	
数量	10 Stück	
種別	G 20/0.25A/F	バージョン
注文番号	0430500000	小型ヒューズ, 即効性, 0.25 A, G-Si.5 x 20
GTIN (EAN)	4008190153991	
数量	10 Stück	
種別	G 20/1.60A/F	バージョン
注文番号	0430800000	小型ヒューズ, 即効性, 1.6 A, G-Si.5 x 20
GTIN (EAN)	4008190031503	
数量	10 Stück	

作成日 2024/07/24 10:27:50 CEST

SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	G 20/0.10A/F	バージョン
注文番号	0430300000	小型ヒューズ, 即効性, 0.1 A, G-Si.5 x 20
GTIN (EAN)	4008190077174	
数量	10 Stück	
種別	G 20/4.00A/F	バージョン
注文番号	0431200000	小型ヒューズ, 即効性, 4 A, G-Si.5 x 20
GTIN (EAN)	4008190022983	
数量	10 Stück	
種別	G 20/0.20A/F	バージョン
注文番号	0430400000	小型ヒューズ, 即効性, 0.2 A, G-Si.5 x 20
GTIN (EAN)	4008190152383	
数量	10 Stück	
種別	G 20/5.00A/F	バージョン
注文番号	0431300000	小型ヒューズ, 即効性, 5 A, G-Si.5 x 20
GTIN (EAN)	4008190185381	
数量	10 Stück	
種別	G 20/0.63A/F	バージョン
注文番号	0439000000	小型ヒューズ, 即効性, 0.63 A, G-Si.5 x 20
GTIN (EAN)	4008190131210	
数量	10 Stück	
種別	G 20/3.15A/F	バージョン
注文番号	0431100000	小型ヒューズ, 即効性, 3.15 A, G-Si.5 x 20
GTIN (EAN)	4008190012977	
数量	10 Stück	
種別	G 20/2.50A/F	バージョン
注文番号	0431000000	小型ヒューズ, 即効性, 2.5 A, G-Si.5 x 20
GTIN (EAN)	4008190085513	
数量	10 Stück	
種別	G 20/0.50A/F	バージョン
注文番号	0430600000	小型ヒューズ, 即効性, 0.5 A, G-Si.5 x 20
GTIN (EAN)	4008190046835	
数量	10 Stück	

SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

カスタム印刷



Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号で配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドモジュラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー
- ブランク MultiCard または標準印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

種別	DEK 5/6 MC SDR
注文番号	1609830000
GTIN (EAN)	4008190456603
数量	200 Stück

バージョン
Dekafix, 端子マーカー, 5 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller,
顧客の仕様に準拠

カスタム印刷



Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号で配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドモジュラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー
- ブランク MultiCard または標準印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

種別	DEK 5/5 MC SDR
注文番号	1609810000
GTIN (EAN)	4008190456597
数量	200 Stück

バージョン
Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller,
顧客の仕様に準拠

SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

非絶縁



非絶縁バスバーのタップオフ端子には、バスバー上の導体を接続する省スペース仕様のオプションが用意されています。

一般注文データ

種別	ZB 35/M6X16	バージョン
注文番号	0266500000	クランピングヨーク (バスバー), クランピングヨーク, 銀色, 幅: 14 mm,
GTIN (EAN)	4008190102814	M 6, スチール
数量	20 Stück	
種別	ZB 4/6	バージョン
注文番号	0556700000	クランピングヨーク (バスバー), クランピングヨーク, 銀色, 幅: 5.3 mm,
GTIN (EAN)	4008190188412	M 3, スチール
数量	50 Stück	
種別	ZBE 6	バージョン
注文番号	0459500000	クランピングヨーク (バスバー), クランピングヨーク, 銀色, 幅: 8 mm,
GTIN (EAN)	4008190032692	M 4, スチール
数量	50 Stück	
種別	ZB 4	バージョン
注文番号	0316500000	クランピングヨーク (バスバー), クランピングヨーク, 銀色, 幅: 5.3 mm,
GTIN (EAN)	4008190061999	M 3, スチール
数量	50 Stück	
種別	ZB 16 ZKSC	バージョン
注文番号	0316600000	クランピングヨーク (バスバー), クランピングヨーク, 銀色, 幅: 10 mm,
GTIN (EAN)	4008190145989	M 4, スチール
数量	50 Stück	

SAK シリーズ



ワイドミュラーの製品は、端子レールに対する安定的で信頼性の高い取り付けを保証し、スライドを防ぐエンドブラケットを含んでいます。ネジ有り / 無しのバージョンも利用できます。エンドブラケットには、グループマーカー対応のマーキングオプション、およびテストプラグホルダーが含まれます。

一般注文データ

種別	EW 35	バージョン
注文番号	0383560000	エンドブラケット, ページュ, TS 35, V-2, Wemid, 幅: 8.5 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190181314	
数量	50 Stück	

作成日 2024/07/24 10:27:50 CEST

SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

W シリーズ



仕切板は、回路の光分離に使用されるか、または隣接する渡り配線コネクタからの電氣的絶縁に使用されます。エンドプレートとは対照的に、輪郭は隣接する端子台よりも大きくなる場合があります。ただし、アプリケーション内で必要な空気パスおよびクリープパスを維持できなくなるため、この値は小さくしないでください。

一般注文データ

種別	WTW EN	バージョン
注文番号	1058800000	仕切板 (端子), ダークページュ, 高さ: 86 mm, 幅: 3 mm, V-0, Wemid
GTIN (EAN)	4008190140175	
数量	20 Stück	

絶縁



バスバータップは絶縁されているため、片手でのフィンガーセーフを提供します。一方で、色分け絶縁は、中立導体や PE などの各電位を示します。

一般注文データ

種別	ZB 4G BL	バージョン
注文番号	0322180000	クランピングヨーク (バスバー), クランピングヨーク, 銀色, 幅: 7.4 mm,
GTIN (EAN)	4008190050504	M 3, スチール
数量	50 Stück	
種別	ZB 16K GE/GN	バージョン
注文番号	0502860000	クランピングヨーク (バスバー), クランピングヨーク, 銀色, 幅: 10 mm,
GTIN (EAN)	4008190188795	M 4, スチール
数量	50 Stück	
種別	ZB 35K GE/GN M6X16	バージョン
注文番号	0502660000	クランピングヨーク (バスバー), クランピングヨーク, 銀色, 幅: 14 mm,
GTIN (EAN)	4008190052294	M 6, スチール
数量	20 Stück	
種別	ZB 4K GG HENSEL	バージョン
注文番号	1824560000	クランピングヨーク (バスバー), クランピングヨーク, 銀色, 幅: 6 mm,
GTIN (EAN)	4032248330973	スチール
数量	50 Stück	
種別	ZB 16K BL	バージョン
注文番号	0502880000	クランピングヨーク (バスバー), クランピングヨーク, 銀色, 幅: 10 mm,
GTIN (EAN)	4008190014186	M 4, スチール
数量	50 Stück	

作成日 2024/07/24 10:27:50 CEST

SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	ZB 4K BL	バージョン
注文番号	0475380000	クランピングヨーク (バスバー), クランピングヨーク, 銀色, 4 mm ² , 幅:
GTIN (EAN)	4008190010942	6 mm, M 3, スチール
数量	50 Stück	
種別	ZB 4G SW	バージョン
注文番号	0322110000	クランピングヨーク (バスバー), クランピングヨーク, 銀色, 幅: 7.4 mm,
GTIN (EAN)	4008190189310	M 3, スチール
数量	50 Stück	
種別	ZBE 6K SW	バージョン
注文番号	0525910000	クランピングヨーク (バスバー), クランピングヨーク, 黒色, 幅: 8 mm,
GTIN (EAN)	4008190977054	M 4, スチール
数量	50 Stück	
種別	ZB 35K BL M6X16	バージョン
注文番号	0502680000	クランピングヨーク (バスバー), クランピングヨーク, 銀色, 35 mm ² ,
GTIN (EAN)	4008190004385	幅: 14 mm, M 6, スチール
数量	20 Stück	
種別	ZBE 6K BL	バージョン
注文番号	0525980000	クランピングヨーク (バスバー), クランピングヨーク, 青色, 6 mm ² , 幅:
GTIN (EAN)	4008190060886	8 mm, M 4, スチール
数量	50 Stück	
種別	ZB 4/6K BL	バージョン
注文番号	0565480000	クランピングヨーク (バスバー), クランピングヨーク, 銀色, 幅: 6 mm,
GTIN (EAN)	4008190086831	M 3, スチール
数量	50 Stück	
種別	ZB 4G GN/GE	バージョン
注文番号	0322160000	クランピングヨーク (バスバー), クランピングヨーク, 銀色, 幅: 7.4 mm,
GTIN (EAN)	4008190014278	M 3, スチール
数量	50 Stück	
種別	ZB 16K SW	バージョン
注文番号	0502810000	クランピングヨーク (バスバー), クランピングヨーク, 銀色, 幅: 10 mm,
GTIN (EAN)	4008190332563	スチール
数量	50 Stück	
種別	ZBE 6K GE/GN	バージョン
注文番号	0525960000	クランピングヨーク (バスバー), クランピングヨーク, 黄色, 緑色, 幅: 8
GTIN (EAN)	4008190145026	mm, M 4, スチール
数量	50 Stück	
種別	ZB 4/6K GE/GN	バージョン
注文番号	0565460000	クランピングヨーク (バスバー), クランピングヨーク, 銀色, 幅: 6 mm,
GTIN (EAN)	4008190032609	M 3, スチール
数量	50 Stück	
種別	ZB 35K SW M6X16	バージョン
注文番号	0502610000	クランピングヨーク (バスバー), クランピングヨーク, 銀色, 幅: 14 mm,
GTIN (EAN)	4008190332587	M 6, スチール
数量	20 Stück	
種別	ZB 4K SW	バージョン
注文番号	0475310000	クランピングヨーク (バスバー), クランピングヨーク, 黒色, 幅: 7 mm,
GTIN (EAN)	4008190008406	スチール
数量	50 Stück	
種別	ZB 4K GE/GN	バージョン
注文番号	0475360000	クランピングヨーク (バスバー), クランピングヨーク, 銀色, 幅: 6 mm,
GTIN (EAN)	4008190188047	M 3, スチール
数量	50 Stück	

作成日 2024/07/24 10:27:50 CEST

SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

QL / SAKH 10

ネジ接続の渡り配線は、取り付けと取り外しが簡単です。大きな接触表面により、高電流でも最大の接触信頼性で伝送することができます。



一般注文データ

種別	QL 3 SAKH10	バージョン
注文番号	0131500000	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 36 A, 極数: 3, ピッチ (mm)
GTIN (EAN)	4008190056490	(P): 14.00, 絶縁: いいえ, 幅: 26.8 mm
数量	50 Stück	
種別	QL 2 SAKH10	バージョン
注文番号	0131400000	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 36 A, 極数: 2, ピッチ (mm)
GTIN (EAN)	4008190114237	(P): 14.00, 絶縁: いいえ, 幅: 16.9 mm
数量	50 Stück	

カスタム印刷



Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号ので配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドミュラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー
- ブランク MultiCard または標準印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

種別	DEK 5/8 PLUS MC SDR	バージョン
注文番号	1046370000	Dekafix, 端子マーカー, 5 x 8 mm, ピッチ (mm) (P): 8.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4032248782079	顧客の仕様に準拠
数量	160 Stück	
種別	DEK 5/8 MC SDR	バージョン
注文番号	1856750000	Dekafix, 端子マーカー, 5 x 8 mm, ピッチ (mm) (P): 8.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4032248400867	顧客の仕様に準拠
数量	160 Stück	

作成日 2024/07/24 10:27:50 CEST

SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

空白



Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号で配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。


- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドミューラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー
- ブランク MultiCard または標準印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

種別	DEK 5/6.5 MC NE WS	バージョン
注文番号	1609840000	Dekafix, 端子マーカー, 5 x 6.5 mm, ピッチ (mm) (P): 6.50
GTIN (EAN)	4008190203429	Weidmueller, 白色
数量	900 Stück	

E 14

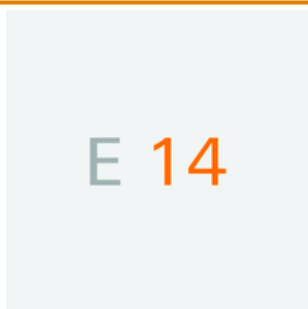

ワイドミューラーは、2 A から 16 A の範囲で、E 14 設計 NEOZED ヒューズを提供します。

一般注文データ

種別	E 14/4A BR	バージョン
注文番号	0137500000	アクティブコンポーネント, カートリッジヒューズ
GTIN (EAN)	4008190142629	
数量	10 Stück	
種別	E 14/10A RT	バージョン
注文番号	0328400000	アクティブコンポーネント, カートリッジヒューズ
GTIN (EAN)	4008190000288	
数量	10 Stück	
種別	E 14/16A GR	バージョン
注文番号	0328500000	アクティブコンポーネント, カートリッジヒューズ
GTIN (EAN)	4008190152161	
数量	10 Stück	

作成日 2024/07/24 10:27:50 CEST

SAKS 1/35/G20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	E 14/2A RS	バージョン
注文番号	0137400000	アクティブコンポーネント, カートリッジヒューズ
GTIN (EAN)	4008190069094	
数量	10 Stück	
種別	E 14/6A GN	バージョン
注文番号	0328300000	アクティブコンポーネント, カートリッジヒューズ
GTIN (EAN)	4008190002190	
数量	10 Stück	