

SAKS 4/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



一般注文データ

バージョン	ヒューズ端子, ねじ接続, ミディアムイエロー, 10 mm ² , 16 A, 400 V, 接続数: 2, レベル数: 1, TS 35, V-0, 5VA, KrG, E14
注文番号	0501820000
種別	SAKS 4/35
GTIN (EAN)	4008190090166
数量	20 Stück

作成日 2024/08/27 16:58:17 CEST

SAKS 4/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	65 mm	奥行き (インチ)	2.559 inch
DIN レールを含む奥行き	66 mm	高さ	75 mm
高さ (インチ)	2.953 inch	幅	24 mm
幅 (インチ)	0.945 inch	正味重量	77.2 g

温度

保管温度	-25 °C...55 °C	連続動作温度、最小	-60 °C
連続動作温度、最大	130 °C		

CSA評価データ

証明書番号 (CSA)	12400-188	配線の最大断面 (CSA)	8 AWG
配線の最小断面 (CSA)	22 AWG	電圧規模B (CSA)	600 V
電圧規模C (CSA)	600 V	電圧規模D (CSA)	600 V
電流の規模B (CSA)	30 A	電流の規模C (CSA)	30 A
電流の規模D (CSA)	5 A		

UL評価データ

導体サイズフィールド配線最大 (UR)	8 AWG	導体サイズフィールド配線最小 (UR)	22 AWG
導体サイズ工場配線最大 (UR)	8 AWG	導体サイズ工場配線最小 (UR)	26 AWG
証明書番号 (UR)	E60693	電圧規模C (UR)	600 V
電流の規模C (UR)	30 A		

クランプ用コンダクタ (定格接続)

DMS電動ドライバーによるトルクレベル4		IEC 60947-1 準拠のゲージ		B6	
クランプネジ	M 4	クランプ範囲、最大	16 mm ²		
クランプ範囲、最小	0.33 mm ²	刃寸法	1.0 x 5.5 mm		
導体接続断面積 AWG、最大	AWG 8	接続数	2		
接続断面、撚線、最大	10 mm ²	接続断面、撚線、最小	1.5 mm ²		
接続方向	横向きに	接続方式	ねじ接続		
接続方式 2	ねじ接続	締め付けトルク、最大	2.4 Nm		
締め付けトルク、最小	1.2 Nm	被覆剥き長さ	14 mm		
配線接続断面 AWG、最小	AWG 22	配線接続断面、ソリッドコア、最小	0.5 mm ²		
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/1 の細径撚線、最大	10 mm ²	配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/1 の細径撚線、最小	0.5 mm ²		
配線接続断面、細径撚線、最大	10 mm ²	配線接続断面、細径撚線、最小	0.5 mm ²		
配線接続断面ソリッドコア、最大	16 mm ²				

クランプ用コンダクタ (追加接続)

導体断面、フレキシブルおよびプラスチックカラー DIN 46228/1、追加接続、最大	10 mm ²	接続方向	横向きに
接続種別、追加接続	ねじ接続		

作成日 2024/08/27 16:58:17 CEST

SAKS 4/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

システム仕様

バージョン	ねじ接続, ヒューズカートリッジ, ねじ込み可能な交差接続用, コネクタ無しの終端部	エンドカバープレートの要求	いいえ
電位数	1	レベル数	1
レベルごとのクランプポイント数	2	層ごとの電位数	1
内部で交差接続されたレベル	いいえ	PE 接続	いいえ
レール	TS 35	N 関数	いいえ
PE 関数	いいえ	PEN 関数	いいえ

ヒューズ端子

カートリッジヒューズ	E14	ディスプレイ	LEDなし
ヒューズホルダー (カートリッジホルダー)	ねじ固定用	動作電圧、最大	400 V
表示電圧種別	AC/DC		

全般

レール	TS 35	導体接続断面積 AWG、最大	AWG 8
標準	IEC 60947-7-3	設置アドバイス	直接実装
配線接続断面 AWG、最小	AWG 22		

材料データ

材質	KrG	色	ミディアムイエロー
UL 94 可燃性等級	V-0, 5VA		

要素の表示

表示電圧種別	AC/DC
--------	-------

評価データ

定格断面	10 mm ²	定格電圧	400 V
定格 DC 電圧	400 V	定格電流	16 A
最大導体電流	16 A	標準	IEC 60947-7-3
IEC 60947-7-x 準拠の容量抵抗	0.56 mΩ	定格インパルス耐電圧	6 kV
IEC 60947-7-xに準拠した出力損失	1.82 W	汚染度	3

追加の技術データ

取り付け方式	嵌合仕様	爆発試験バージョン	いいえ
設置アドバイス	直接実装	開放側面	閉
類似端子数	1		

分類

ETIM 6.0	EC000899	ETIM 7.0	EC000899
ETIM 8.0	EC000899	ETIM 9.0	EC000899
ECLASS 9.0	27-14-11-16	ECLASS 9.1	27-14-11-16
ECLASS 10.0	27-14-11-16	ECLASS 11.0	27-14-11-16
ECLASS 12.0	27-14-11-16	ECLASS 13.0	27-25-01-13
ECLASS 14.0	27-25-01-13		

作成日 2024/08/27 16:58:17 CEST

SAKS 4/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

重要なメモ

製品情報	電圧は、選択したヒューズエレメントまたはインジケータライトによって異なります
------	--

承認

認可



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (UR)	E60693

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	Lloyds Register Certificate Declaration of Conformity
エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
ユーザ文書	StorageConditionsTerminalBlocks
カタログ	Catalogues in PDF-format

SAKS 4/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

空白



Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号ので配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドモジュラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー
- ブランク MultiCard または標準印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

種別	DEK 5/6.5 MC NE WS	バージョン
注文番号	1609840000	Dekafix, 端子マーカー, 5 x 6.5 mm, ピッチ (mm) (P): 6.50
GTIN (EAN)	4008190203429	Weidmueller, 白色
数量	900 Stück	

QL / RSF1+2

ネジ接続の渡り配線は、取り付けと取り外しが簡単です。大きな接触表面により、高電流でも最大の接触信頼性で伝送することができます。



一般注文データ

種別	QL 2 RSF1+2	バージョン
注文番号	0267400000	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 57 A, 極数: 2, ピッチ (mm)
GTIN (EAN)	4008190139988	(P): 11.00, 絶縁: いいえ, 幅: 18 mm
数量	50 Stück	
種別	QL 3 RSF1+2	バージョン
注文番号	0267500000	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 57 A, 極数: 3, ピッチ (mm)
GTIN (EAN)	4008190116835	(P): 11.00, 絶縁: いいえ, 幅: 29 mm
数量	50 Stück	
種別	QL 4 RSF1+2	バージョン
注文番号	0267600000	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 41 A, 極数: 4, ピッチ (mm)
GTIN (EAN)	4008190174859	(P): 11.00, 絶縁: いいえ, 幅: 40 mm
数量	50 Stück	

作成日 2024/08/27 16:58:17 CEST

SAKS 4/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	QL 10 RSF1+2	バージョン
注文番号	0341700000	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 20 A, 極数: 10, ピッチ
GTIN (EAN)	4008190003173	(mm) (P): 8.00, 絶縁: いいえ, 幅: 106 mm
数量	20 Stück	

固定スクリュー



固定ネジは、アプリケーション内の短電流ブリッジを固定します。短電流ブリッジは、隣接するふたつの端子台間を短絡位置にスライドさせれば、締め付けネジで固定できます。これにより、固定接続または短絡回路が確保されます。

一般注文データ

種別	KISC M3X20 SAK10 CU5	バージョン
注文番号	0377100000	SAK モデルシリーズ, 取付けねじ, 銅
GTIN (EAN)	4008190060350	
数量	100 Stück	

接続スリーブ



一般注文データ

種別	VH 20/5/3.4	バージョン
注文番号	0446100000	ダミーヒューズ
GTIN (EAN)	4008190519742	
数量	10 Stück	
種別	VH 17.5/5/3.4	バージョン
注文番号	0285200000	接続スリーブ (端子), ねじ込み, 幅: 5 mm, 高さ: 5 mm, 深さ: 17.5 mm,
GTIN (EAN)	4008190054717	極数: 1, 銅
数量	50 Stück	
種別	VL 2 SAK6/10/SAKB	バージョン
注文番号	0135900000	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 32 A, 極数: 2, ピッチ (mm)
GTIN (EAN)	4008190036409	(P): 6.50, 絶縁: いいえ, 幅: 1.5 mm
数量	50 Stück	
種別	VL 2 SAK16/SAKA	バージョン
注文番号	0135800000	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 57 A, 極数: 2, ピッチ (mm)
GTIN (EAN)	4008190132088	(P): 12.00, 絶縁: いいえ, 幅: 8 mm
数量	50 Stück	

作成日 2024/08/27 16:58:17 CEST

SAKS 4/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	VH 23/6/4.2 SAKA10	バージョン
注文番号	0348700000	接続スリーブ (端子), ねじ込み, 幅: 6, 高さ: 6 mm, 深さ: 23 mm, 極数:
GTIN (EAN)	4008190185923	1, 銅・亜鉛
数量	50 Stück	
種別	VH 12/4.9/3.3	バージョン
注文番号	0249000000	接続スリーブ (端子), ねじ込み, 幅: 4.9, 高さ: 4.9 mm, 深さ: 12 mm, 銅
GTIN (EAN)	4008190129507	
数量	100 Stück	
種別	VL 2 SAK6N/SAKT	バージョン
注文番号	0194700000	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 32 A, 極数: 2, ピッチ (mm)
GTIN (EAN)	4008190148027	(P): 8.00, 絶縁: いいえ, 幅: 7 mm
数量	50 Stück	
種別	VL 2 RSF 1+2	バージョン
注文番号	0528400000	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 32 A, 極数: 2, ピッチ (mm)
GTIN (EAN)	4008190059095	(P): 11.00, 絶縁: いいえ, 幅: 19 mm
数量	10 Stück	
種別	VH 13.6/6.3/4.3	バージョン
注文番号	0299700000	接続スリーブ (端子), ねじ込み, 幅: 7 mm, 高さ: 7 mm, 深さ: 13.6 mm,
GTIN (EAN)	4008190018313	極数: 1, 銅・亜鉛
数量	50 Stück	
種別	VH 19/5/3.4	バージョン
注文番号	0285100000	接続スリーブ (端子), ねじ込み, 幅: 5, 高さ: 5 mm, 深さ: 17.5 mm, 極数:
GTIN (EAN)	4008190189297	1, 銅・亜鉛
数量	50 Stück	

E 14

ワイドミュラーは、2 A から 16 A の範囲で、E 14 設計
NEOZED ヒューズを提供します。

E 14

一般注文データ

種別	E 14/2A RS	バージョン
注文番号	0137400000	アクティブコンポーネント, カートリッジヒューズ
GTIN (EAN)	4008190069094	
数量	10 Stück	
種別	E 14/4A BR	バージョン
注文番号	0137500000	アクティブコンポーネント, カートリッジヒューズ
GTIN (EAN)	4008190142629	
数量	10 Stück	
種別	E 14/10A RT	バージョン
注文番号	0328400000	アクティブコンポーネント, カートリッジヒューズ
GTIN (EAN)	4008190000288	
数量	10 Stück	

作成日 2024/08/27 16:58:17 CEST

カタログステータス 17.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

SAKS 4/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	E 14/16A GR	バージョン
注文番号	0328500000	アクティブコンポーネント, カートリッジヒューズ
GTIN (EAN)	4008190152161	
数量	10 Stück	
種別	E 14/6A GN	バージョン
注文番号	0328300000	アクティブコンポーネント, カートリッジヒューズ
GTIN (EAN)	4008190002190	
数量	10 Stück	

QL / SAKS

ネジ接続の渡り配線は、取り付けと取り外しが簡単です。大きな接触表面により、高電流でも最大の接触信頼性で伝送することができます。



一般注文データ

種別	QL 3 SAKS4	バージョン
注文番号	0328100000	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 47 A, 極数: 3, ピッチ (mm)
GTIN (EAN)	4008190097639	(P): 24.00, 絶縁: いいえ, 幅: 58 mm
数量	20 Stück	
種別	QL 2 SAKS1	バージョン
注文番号	0191400000	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 47 A, 極数: 2, ピッチ (mm)
GTIN (EAN)	4008190123130	(P): 13.00, 絶縁: いいえ, 幅: 18.9 mm
数量	50 Stück	
種別	QL 4 SAKS1	バージョン
注文番号	0191600000	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 47 A, 極数: 4, ピッチ (mm)
GTIN (EAN)	4008190105518	(P): 13.00, 絶縁: いいえ, 幅: 44.7 mm
数量	20 Stück	
種別	QL 10 SAKS2	バージョン
注文番号	0338900000	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 36 A, 極数: 10, ピッチ (mm)
GTIN (EAN)	4008190105723	(mm) (P): 10.00, 絶縁: いいえ, 幅: 261.4 mm
数量	20 Stück	
種別	QL 10 SAKS1	バージョン
注文番号	0338800000	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 36 A, 極数: 10, ピッチ (mm)
GTIN (EAN)	4008190127039	(mm) (P): 13.00, 絶縁: いいえ, 幅: 122.1 mm
数量	20 Stück	
種別	QL 10 SAKS4	バージョン
注文番号	0339000000	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 47 A, 極数: 10, ピッチ (mm)
GTIN (EAN)	4008190025335	(mm) (P): 10.00, 絶縁: いいえ, 幅: 226 mm
数量	20 Stück	
種別	QL 4 SAKS2	バージョン
注文番号	0208000000	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 36 A, 極数: 4, ピッチ (mm)
GTIN (EAN)	4008190069100	(P): 27.60, 絶縁: いいえ, 幅: 95.8 mm
数量	20 Stück	

作成日 2024/08/27 16:58:17 CEST

SAKS 4/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	QL 2 SAKS2	バージョン
注文番号	0207800000	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 36 A, 極数: 2, ピッチ (mm)
GTIN (EAN)	4008190144364	(P): 27.60, 絶縁: いいえ, 幅: 40.6 mm
数量	20 Stück	
種別	QL 2 SAKS4	バージョン
注文番号	0328000000	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 47 A, 極数: 2, ピッチ (mm)
GTIN (EAN)	4008190071165	(P): 24.00, 絶縁: いいえ, 幅: 34 mm
数量	20 Stück	
種別	QL 3 SAKS1	バージョン
注文番号	0191500000	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 47 A, 極数: 3, ピッチ (mm)
GTIN (EAN)	4008190036881	(P): 13.00, 絶縁: いいえ, 幅: 31.9 mm
数量	50 Stück	

空白



Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号ので配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。

一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドミューラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー
- ブランク MultiCard または標準印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

種別	DEK 5/6 MC NE WS	バージョン
注文番号	1609820000	Dekafix, 端子マーカー, 5 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4008190203436	白色
数量	1,000 Stück	

SAKS 4/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

SAK シリーズ



フラッシュシンボル付きの警告カバーは、人と機械の安全性向上に寄与します。外部電圧をアプリケーション内で示す必要がある場合に使用されます。

一般注文データ

種別	AD 4 SAK10	バージョン
注文番号	0178600000	端子カバー, 黄色, PVC, 高さ: 39.6 mm, 幅: 25 mm, 深さ: 1 mm, HB
GTIN (EAN)	4008190068288	
数量	50 Stück	

SchT グループマーカークャリア



CHT 5 S グループタグキャリアは、TS 32 取り付けレール (G レール) または TS 35 取付レール (トップハットレール) に直接クリップ固定されています。したがって、端子とその種別に関係なく、端子ストリップにラベリングを実施できます。

SchT 5 と SchT 5S には、ESO 5、STR 5 保護ストリップが取り付けられています。

SchT7は、クランプネジに容易にアクセス可能な差し込み板対応のヒンジ付属グループタグキャリアです。

SchT 7 には、ESO 7、STR 7 の保護ストリップまたは DEK 5 が取り付けられています。

差し込み板および保護ストリップは、「アクセサリ」の下にあります。

一般注文データ

種別	SCHT 7	バージョン
注文番号	0517960000	SCHT, 端子マーカークャリア, 39.3 x 8 mm, ピッチ (mm) (P): 7.00
GTIN (EAN)	4008190001742	Weidmueller, 白色
数量	20 Stück	

SAKS 4/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

QL / SAKH 10

ネジ接続の渡り配線は、取り付けと取り外しが簡単です。大きな接触表面により、高電流でも最大の接触信頼性で伝送することができます。



一般注文データ

種別	QL 3 SAKH10	バージョン
注文番号	0131500000	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 36 A, 極数: 3, ピッチ (mm)
GTIN (EAN)	4008190056490	(P): 14.00, 絶縁: いいえ, 幅: 26.8 mm
数量	50 Stück	
種別	QL 2 SAKH10	バージョン
注文番号	0131400000	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 36 A, 極数: 2, ピッチ (mm)
GTIN (EAN)	4008190114237	(P): 14.00, 絶縁: いいえ, 幅: 16.9 mm
数量	50 Stück	

カスタム印刷



Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号ので配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドミューラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー
- ブランク MultiCard または標準印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

種別	DEK 5/6.5 MC SDR	バージョン
注文番号	1609850000	Dekafix, 端子マーカー, 5 x 6.5 mm, ピッチ (mm) (P): 6.50
GTIN (EAN)	4008190456610	Weidmueller, 顧客の仕様に準拠
数量	180 Stück	

SAKS 4/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

テストソケット



端子台とテスト機器の間の電氣的接続には、テストアダプターとテストプラグが使用されます。これにより、電気接点を配線状態で確立でき、測定を容易に行うことができます。

一般注文データ

種別	STB 13.5/D6/4/M4 SAKA10	バージョン
注文番号	0135200000	SAK モデルシリーズ, ソケット
GTIN (EAN)	4008190172862	
数量	50 Stück	
種別	STB 18/RSF1	バージョン
注文番号	0286500000	ソケット (端子), プラグイン深度: 15 mm, 深さ: 23 mm
GTIN (EAN)	4008190515591	
数量	20 Stück	

空白



Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号ので配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドミューラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー
- ブランク MultiCard または標準印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

種別	DEK 5/8 MC NE WS	バージョン
注文番号	1856740000	Dekafix, 端子マーカー, 5 x 8 mm, ピッチ (mm) (P): 8.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4032248400850	白色
数量	800 Stück	

SAKS 4/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

DINレールサポート



一般注文データ

種別	SH 2	バージョン
注文番号	0494920000	バスバーサポート, ミディアムイエロー, 130 °C, 幅: 40 mm, V-0, KrG,
GTIN (EAN)	4008190007584	ねじ込み
数量	10 Stück	

マーカールホルダー



マーカールホルダーは、5 または 5.1 mm ピッチの標準マーカールを追加で取り付けすることができます。斜め型ホルダーはオプションで一緒にスナップ可能で、Klippon® コネクトモジュール端子台のすべての標準マーキングチャンネルに設置できます。対応マーカールの種別は、指定印字ホルダーの各アクセサリの下で確認できます。

一般注文データ

種別	BZT 1 WS 10/5	バージョン
注文番号	1805490000	アクセサリ, マーカールホルダー
GTIN (EAN)	4032248270231	
数量	100 Stück	

種別	BZT 1 ZA WS 10/5	バージョン
注文番号	1805520000	アクセサリ, マーカールホルダー
GTIN (EAN)	4032248270248	
数量	100 Stück	

SAKS 4/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

真鍮



銅合金として使用される真鍮製のバスバーは、導電性の点で正の特性を有し、同時に機械的応力に対して銅よりも高い強度を有します。

一般注文データ

種別	SA 3.00X10.00X1000 CUZN ...	バージョン
注文番号	0259800000	バスバー (端子), 銀色, 高さ: 1000 mm, 深さ: 3 mm, 真鍮
GTIN (EAN)	4008190049300	
数量	1 m	

カスタム印刷



Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号ので配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドミューラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー
- ブランク MultiCard または標準印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

種別	DEK 5/6 MC SDR	バージョン
注文番号	1609830000	Dekafix, 端子マーカー, 5 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4008190456603	顧客の仕様に準拠
数量	200 Stück	

SAKS 4/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

SAK シリーズ



ワイドミュラーの製品は、端子レールに対する安定的で信頼性の高い取り付けを保証し、スライドを防ぐエンドブラケットを含んでいます。ネジ有り / 無しのバージョンも利用できます。エンドブラケットには、グループマーカー対応のマーキングオプション、およびテストプラグホルダーが含まれます。

一般注文データ

種別	EW 35	バージョン
注文番号	0383560000	エンドブラケット, ページュ, TS 35, V-2, Wemid, 幅: 8.5 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190181314	
数量	50 Stück	

QL / SAKA

ネジ接続の渡り配線は、取り付けと取り外しが簡単です。大きな接触表面により、高電流でも最大の接触信頼性で伝送することができます。



一般注文データ

種別	QL 2 SAKA10	バージョン
注文番号	0135500000	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 32 A, 極数: 2, ピッチ (mm)
GTIN (EAN)	4008190099404	(P): 12.00, 絶縁: いいえ, 幅: 19.9 mm
数量	50 Stück	
種別	QL 10 SAKA10	バージョン
注文番号	0338500000	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 57 A, 極数: 10, ピッチ (mm)
GTIN (EAN)	4008190063313	(P): 6.00, 絶縁: いいえ, 幅: 115.1 mm
数量	20 Stück	
種別	QL 10 SAKB10	バージョン
注文番号	0338400000	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 36 A, 極数: 10, ピッチ (mm)
GTIN (EAN)	4008190139452	(P): 6.00, 絶縁: いいえ, 幅: 97 mm
数量	20 Stück	
種別	QL 3 SAKA10	バージョン
注文番号	0135600000	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 36 A, 極数: 3, ピッチ (mm)
GTIN (EAN)	4008190032081	(P): 12.00, 絶縁: いいえ, 幅: 31.8 mm
数量	50 Stück	
種別	QL 4 SAKA10	バージョン
注文番号	0135700000	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 36 A, 極数: 4, ピッチ (mm)
GTIN (EAN)	4008190118822	(P): 12.00, 絶縁: いいえ, 幅: 43.7 mm
数量	50 Stück	

作成日 2024/08/27 16:58:17 CEST

SAKS 4/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

W シリーズ




仕切板は、回路の光分離に使用されるか、または隣接する渡り配線コネクタからの電氣的絶縁に使用されます。エンドプレートとは対照的に、輪郭は隣接する端子台よりも大きくなる場合があります。ただし、アプリケーション内で必要な空気パスおよびクリープパスを維持できなくなるため、この値は小さくしないでください。

一般注文データ

種別	WTW EN	バージョン
注文番号	1058800000	仕切板 (端子), ダークペーージュ, 高さ: 86 mm, 幅: 3 mm, V-O, Wemid
GTIN (EAN)	4008190140175	
数量	20 Stück	

銅

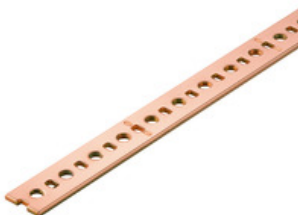

使用金属の中で、銅は最も電気伝導率が良く、最も高い短絡抵抗となります。これにより、最も広く用いられるバリエーションが銅製バスバーとなります。

一般注文データ

種別	NSCH 1M	バージョン
注文番号	0280200000	バスバー (端子), ナチュラル, 高さ: 15 mm, 深さ: 2 mm, 銅
GTIN (EAN)	4008190012953	
数量	10 m	

SAKS 4/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

DEK 5/6



WS/ DEK

MultiMark 端子台マーカは、ふたつのコンポーネントから構成される革新的な複合材を使用しています。マーカのハードベースの外形がコネクタにしっかりと合致します。弾性表面仕上げにより、マーカの取り付けが容易になります。この特殊なパンチ加工材は、特に長い端子台で積み重なりがちなわずかな間隔の違いに対応するために、ストリップの伸張を可能にします。別の1点の長所：表面材の優れた印刷適性により、耐久性および摩耗耐性に優れたラベリングを実現します。300 dpiの印刷分解能で、非常に読みやすい表記が得られます。

MultiMark で得られるメリット

- 強固な保持と耐久性に優れた印刷
- 連続ストリップにより、設置時間を節約
- 革新的な複合材質により容易に取り付け可能
- 最適な読みやすさを実現する大きな印字フィールド
- 製造元に依存しない事による柔軟性

一般注文データ

種別	DEK 5/6 MM WS	バージョン
注文番号	2007120000	Dekafix, 端子マーカ, 5 x 6 mm, Weidmueller, 白色
GTIN (EAN)	4050118392104	
数量	600 Stück	

エンドプレート



電流および電圧トランスフォーマーの配線

バネおよびネジ接続技術採用の当社のテスト用接続断路端子台は、電流、電圧、電力の測定に重要なあらゆる変換回路を安全かつ高度な方法で作成することが可能です。

一般注文データ

種別	TW SAKB/C/T	バージョン
注文番号	0242920000	仕切板 (端子), ページュ, 高さ: 75 mm, 幅: 3 mm, V-2, PA 66
GTIN (EAN)	4008190069933	
数量	20 Stück	

SAKS 4/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

スチール




スチール製 DIN レールは、市場で最も広く普及しています。金属製 DIN レールの中では、ステンレススチールと同様に、最も低い短絡保護を有します。

一般注文データ

種別	TS 32X15/LL 2M/ST/ZN	バージョン
注文番号	0514400000	端子レール, アクセサリ, スチール, ガルバニ亜鉛メッキおよび不動態
GTIN (EAN)	4008190086152	化, 幅: 2000 mm, 高さ: 33 mm, 深さ: 15 mm, スリット幅: 5.20 mm,
数量	2 m	スリット長: 25.00 mm

ゲージリング

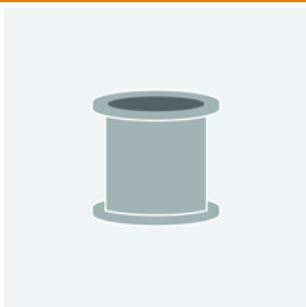

ゲージリングは、適切に選択されていないヒューズサイズの使用を防ぐために使用されます。これらのヒューズは、それぞれのヒューズベースに挿入するだけで、大型ヒューズの使用を防止します。

一般注文データ

種別	P 14/6 D01 GN SAKS4	バージョン
注文番号	0328600000	ヒューズゲージリング (端子), 高さ: 11 mm, 深さ: 10.5 mm, アルミニウム, 緑色
GTIN (EAN)	4008190004248	
数量	50 Stück	
種別	P 14/2 D01 RS SAKS4	バージョン
注文番号	0138000000	ヒューズゲージリング (端子), 高さ: 11 mm, 深さ: 10.5 mm, アルミニウム, ピンク
GTIN (EAN)	4008190114664	
数量	50 Stück	
種別	P 14/4 D01 BR SAKS4	バージョン
注文番号	0138100000	ヒューズゲージリング (端子), 高さ: 11 mm, 深さ: 10.5 mm, アルミニウム, 茶色
GTIN (EAN)	4008190077365	
数量	50 Stück	
種別	P 14/10 D01 RT SAKS4	バージョン
注文番号	0328700000	ヒューズゲージリング (端子), 高さ: 11 mm, 深さ: 10.5 mm, アルミニウム, 赤色
GTIN (EAN)	4008190010294	
数量	50 Stück	

SAKS 4/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

QL 取り付けネジ




ネジ接続の渡り配線は、取り付けと取り外しが簡単です。大きな接触表面により、高電流でも最大の接触信頼性で伝送することができます。

一般注文データ

種別	SS M3 D 128-A 3	バージョン
注文番号	0164400000	ロックワッシャー, 銅
GTIN (EAN)	4008190035914	
数量	50 Stück	

E 16

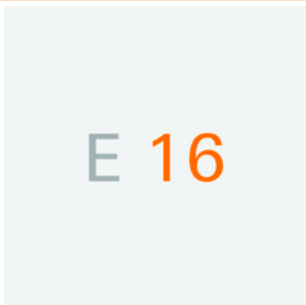

ワイドミュラーは、10 A から 25 A の範囲で、E 16 設計 NEOZED ヒューズを提供します。

一般注文データ

種別	E 16/20A BL TNDZ	バージョン
注文番号	0208700000	アクティブコンポーネント, カートリッジヒューズ
GTIN (EAN)	4008190044886	
数量	25 Stück	
種別	E 16/25A GE TNDZ	バージョン
注文番号	0208800000	アクティブコンポーネント, カートリッジヒューズ
GTIN (EAN)	4008190037314	
数量	25 Stück	
種別	E 16/16A GR TNDZ	バージョン
注文番号	0208600000	アクティブコンポーネント, カートリッジヒューズ
GTIN (EAN)	4008190015121	
数量	25 Stück	
種別	E 16/10A RT TNDZ	バージョン
注文番号	0208500000	アクティブコンポーネント, カートリッジヒューズ
GTIN (EAN)	4008190067120	
数量	25 Stück	

SAKS 4/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

銅



使用金属の中で、銅は最も電気伝導率が良く、最も高い短絡抵抗となります。これにより、最も広く用いられるバリエーションが銅製バスバーとなります。

一般注文データ

種別	SSCH 7.3X1.2X1000	バージョン
注文番号	1071200000	バスバー (端子), 銀色, 高さ: 1000 mm, 深さ: 1.2 mm, 銅
GTIN (EAN)	4008190279172	
数量	1 m	
種別	SSCH 10X3X1000 CU/SN	バージョン
注文番号	0348900000	バスバー (端子), 銀色, 高さ: 1000 mm, 深さ: 3 mm, 銅
GTIN (EAN)	4008190024802	
数量	1 m	
種別	SSCH 6X6X1000 CU/SN	バージョン
注文番号	0571300000	バスバー (端子), 銀色, 高さ: 1000 mm, 深さ: 6 mm, 銅
GTIN (EAN)	4008190015039	
数量	1 m	

ヒューズホルダー



ヒューズホルダー SIHAは、断路端子をヒューズ端子に素早く切り替えます。断路レバーをそのまま取り外してヒューズユニットを取り付けます。

一般注文データ

種別	SK G20/SAKS1	バージョン
注文番号	0282100000	スクリューカバーキャップ (端子)
GTIN (EAN)	4008190004606	
数量	20 Stück	
種別	SK E16/SAKS2	バージョン
注文番号	0284110000	スクリューカバーキャップ (端子)
GTIN (EAN)	4008190006204	
数量	25 Stück	
種別	SK E14 SAKS4	バージョン
注文番号	0339410000	スクリューカバーキャップ (端子)
GTIN (EAN)	4008190032104	
数量	20 Stück	

作成日 2024/08/27 16:58:17 CEST

SAKS 4/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	SK SAKS1/G25	バージョン
注文番号	0282000000	スクリューカバーキャップ (端子)
GTIN (EAN)	4008190078492	
数量	20 Stück	
種別	SK E18 SAKS5	バージョン
注文番号	0359310000	スクリューカバーキャップ (端子)
GTIN (EAN)	4008190002121	
数量	20 Stück	

空白



Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号ので配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。

一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドミューラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー
- ブランク MultiCard または標準印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

種別	DEK 5/5 MC NE WS	バージョン
注文番号	1609801044	Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4008190397111	白色
数量	1,000 Stück	

テストプラグ



端子台とテスト機器の間の電氣的接続には、テストアダプターとテストプラグが使用されます。これにより、電気接点を配線状態で確立でき、測定を容易に行うことができます。

一般注文データ

種別	PS 2.3 RT	バージョン
注文番号	0180400000	テストアダプター (端子), 230 V, 20 mA
GTIN (EAN)	4008190060121	
数量	20 Stück	

作成日 2024/08/27 16:58:17 CEST

SAKS 4/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	PS 4 F.STB 4	バージョン
注文番号	0299600000	テストアダプター (端子), 230 V
GTIN (EAN)	4008190074043	
数量	20 Stück	

SAK シリーズ

SAK
Series

エンドブラケット前の最終モジュラ端子台の開口側に、エンドプレートが取り付けられます。エンドプレートの使用は、モジュラ端子台の機能、および指定の定格電圧を保証します。通電部品との接触を防ぎ、最終的な端子に指で触れないようにします。

一般注文データ

種別	AP SAKS1+3 KRG	バージョン
注文番号	0191320000	エンドプレート (端子), ダークベージュ, 黄色, 高さ: 54 mm, 幅: 3 mm,
GTIN (EAN)	4008190031688	V-0, KrG
数量	20 Stück	
種別	AP SAKS1+3 KRG/DB	バージョン
注文番号	0191300000	エンドプレート (端子), ダークベージュ, 高さ: 54 mm, 幅: 3 mm, V-0,
GTIN (EAN)	4008190099763	KrG
数量	20 Stück	
種別	AP SAKA KRG	バージョン
注文番号	0134220000	エンドプレート (端子), ダークベージュ, 黄色, 高さ: 82 mm, 幅: 3 mm,
GTIN (EAN)	4008190167943	V-0, KrG
数量	20 Stück	
種別	AP SAKB/C/T KRG	バージョン
注文番号	0146720000	エンドプレート (端子), ダークベージュ, 黄色, 高さ: 65 mm, 幅: 3 mm,
GTIN (EAN)	4008190027995	V-0, KrG
数量	20 Stück	
種別	AP KSKM	バージョン
注文番号	9509630000	SAK モデルシリーズ, エンドプレート, 1.5 mm, ベージュ, 直接実装
GTIN (EAN)	4008190456771	
数量	20 Stück	
種別	AP RSF1 KRG	バージョン
注文番号	0270420000	エンドプレート (端子), ミディアムイエロー, 高さ: 50 mm, 幅: 3 mm,
GTIN (EAN)	4008190099107	V-0, KrG
数量	10 Stück	

作成日 2024/08/27 16:58:17 CEST

SAKS 4/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

6.3x32

6.3x32

過電流に対する保護のため、500 mA から 12.5 A までの寸法が 6.3 x 32 mm のカートリッジヒューズを提供します。

一般注文データ

種別	VH 25.4/6.3/4.3	バージョン
注文番号	0446200000	ダミーヒューズ
GTIN (EAN)	4008190519759	
数量	10 Stück	

スクリュードライバー (マイナス用)



丸刃の付いたマイナススクリュードライバー SD DIN 5265、ISO 2380/2、出力は DIN 5264, ISO 2380/1 準拠。クロームトップチップ、ソフトフィニッシュグリップ

一般注文データ

種別	SDS 1.0X5.5X150	バージョン
注文番号	9008350000	スクリュードライバー, スクリュードライバー
GTIN (EAN)	4032248056316	
数量	1 Stück	

SAKS 4/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

Plus



Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号で配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドモジュラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー
- ブランク MultiCard または標準印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

種別	DEK 5/8 PLUS MC NE WS	バージョン
注文番号	1046350000	Dekafix, 端子マーカー, 5 x 8 mm, ピッチ (mm) (P): 8.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4032248782055	白色
数量	800 Stück	

その他



当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最終的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

一般注文データ

種別	SS M4 D 128-A 4	バージョン
注文番号	0136400000	ロックワッシャー, 銅
GTIN (EAN)	4008190118143	
数量	100 Stück	

SAKS 4/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

QL / SAK 10

ネジ接続の渡り配線は、取り付けと取り外しが簡単です。大きな接触表面により、高電流でも最大の接触信頼性で伝送することができます。



一般注文データ

種別	QL 2 SAKB10	バージョン
注文番号	0114100000	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 36 A, 極数: 2, ピッチ (mm)
GTIN (EAN)	4008190056605	(P): 10.00, 絶縁: いいえ, 幅: 17 mm
数量	100 Stück	

カスタム印刷



Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号ので配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドミューラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー
- ブランク MultiCard または標準印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

種別	DEK 5/5 MC SDR	バージョン
注文番号	1609810000	Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4008190456597	顧客の仕様に準拠
数量	200 Stück	

SAKS 4/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

SAK シリーズ



仕切板は、回路の光分離に使用されるか、または隣接する渡り配線コネクタからの電氣的絶縁に使用されます。エンドプレートとは対照的に、輪郭は隣接する端子台よりも大きくなる場合があります。ただし、アプリケーション内で必要な空気パスおよびクリープパスを維持できなくなるため、この値は小さくしないでください。

一般注文データ

種別	TW AST1/PA HP/DBR/0.5	バージョン
注文番号	0474700000	仕切板 (端子), 暗褐色, 高さ: 65 mm, 幅: 0.5 mm, V-2
GTIN (EAN)	4008190078508	
数量	20 Stück	
種別	TW DK4 HP/DBR/2	バージョン
注文番号	3833500000	仕切板 (端子), 暗褐色, 高さ: 65 mm, 幅: 2 mm, V-2, PA 66
GTIN (EAN)	4008190009052	
数量	20 Stück	

スチール



スチール製バスバーはステンレススチール製で、金属製バスバーの中で最も強度が高く、短絡抵抗が二次的役割を果たすアプリケーションに使用されます。

一般注文データ

種別	ESCH 1 M	バージョン
注文番号	0280300000	バスバー (端子), 銀色, 高さ: 12 mm, 深さ: 2 mm, スチール
GTIN (EAN)	4008190143053	
数量	10 m	

SAKS 4/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ネジ



端子台やアクセサリによっては、追加品や予備部品として種類のネジを提供しています。

一般注文データ

種別	BFSC M4X20	バージョン
注文番号	0362800000	取り付けネジ (端子), 4.00 mm, スチール, 深さ: 7 mm, 幅: 7 mm, 高さ: 20 mm
GTIN (EAN)	4008190114053	
数量	100 Stück	
種別	BFSC M4X30	バージョン
注文番号	0267100000	取り付けネジ (端子), 4.00 mm, スチール, 深さ: 7 mm, 幅: 7 mm, 高さ: 30 mm
GTIN (EAN)	4008190187897	
数量	50 Stück	
種別	KISC M3X6 SAKS1	バージョン
注文番号	0346200000	クランピングヨーク, 取付けねじ, スチール
GTIN (EAN)	4008190175658	
数量	100 Stück	
種別	BFSC M3X22 PA/RT	バージョン
注文番号	0128900000	取り付けネジ (端子), 3.00 mm, ポリアミド66, 深さ: 4.8 mm, 幅: 4.8 mm, 高さ: 22 mm
GTIN (EAN)	4008190084158	
数量	100 Stück	
種別	BFSC M4X9T	バージョン
注文番号	0103300000	取り付けネジ (端子), 4.00 mm, スチール, 深さ: 7 mm, 幅: 7 mm, 高さ: 9 mm
GTIN (EAN)	4008190023348	
数量	100 Stück	
種別	BFSC M3X25	バージョン
注文番号	0292500000	取り付けネジ (端子), 3.00 mm, スチール, 深さ: 4.8 mm, 幅: 4.8 mm, 高さ: 25 mm
GTIN (EAN)	4008190177027	
数量	100 Stück	

SAKS 4/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

カスタム印刷



Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号で配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。


- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドミューラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー
- ブランク MultiCard または標準印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

種別	DEK 5/8 PLUS MC SDR	バージョン
注文番号	1046370000	Dekafix, 端子マーカー, 5 x 8 mm, ピッチ (mm) (P): 8.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4032248782079	顧客の仕様に準拠
数量	160 Stück	
種別	DEK 5/8 MC SDR	バージョン
注文番号	1856750000	Dekafix, 端子マーカー, 5 x 8 mm, ピッチ (mm) (P): 8.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4032248400867	顧客の仕様に準拠
数量	160 Stück	

TS 32

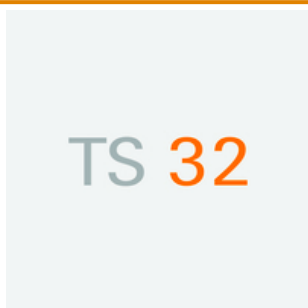

ワイドミューラーの製品は、端子レールに対する安定的で信頼性の高い取り付けを保証し、スライドを防ぐエンドブラケットを含んでいます。ネジ有り / 無しのバージョンも利用できます。エンドブラケットには、グループマーカー対応のマーキングオプション、およびテストプラグホルダーが含まれます。

一般注文データ

種別	EWK 2	バージョン
注文番号	0199360000	エンドブラケット, ページュ, TS 32, V-0, Wemid, 幅: 15 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190023546	
数量	50 Stück	
種別	EWK 1	バージョン
注文番号	0206160000	エンドブラケット, ページュ, TS 32, V-0, Wemid, 幅: 9 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190080020	
数量	50 Stück	

作成日 2024/08/27 16:58:17 CEST

SAKS 4/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	WEW 32/1	バージョン
注文番号	1067600000	エンドブラケット, ダークベージュ, TS 32, V-2, PA 66 GF 30, 幅: 12
GTIN (EAN)	4008190099657	mm, 100 °C
数量	50 Stück	
種別	EWK 1 ALT	バージョン
注文番号	0495160000	エンドブラケット, ベージュ, TS 32, V-2, ポリアミド66, 幅: 8 mm, 100
GTIN (EAN)	4008190160777	°C
数量	50 Stück	

Q / SAK



ネジ接続の渡り配線は、取り付けと取り外しが簡単です。大きな接触表面により、高電流でも最大の接触信頼性で伝送することができます。

一般注文データ

種別	Q 2 SAK10	バージョン
注文番号	0457100000	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 57 A, 極数: 2, ピッチ (mm)
GTIN (EAN)	4008190103545	(P): 9.90, 絶縁: いいえ, 幅: 16.9 mm
数量	50 Stück	
種別	Q 10 SAK10	バージョン
注文番号	0457400000	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 57 A, 極数: 10, ピッチ (mm)
GTIN (EAN)	4008190016166	(mm) (P): 9.90, 絶縁: いいえ, 幅: 96.1 mm
数量	20 Stück	
種別	Q 3 SAK10	バージョン
注文番号	0457200000	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 57 A, 極数: 3, ピッチ (mm)
GTIN (EAN)	4008190135379	(P): 9.90, 絶縁: いいえ, 幅: 26.8 mm
数量	50 Stück	
種別	Q 4 SAK10	バージョン
注文番号	0457300000	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 57 A, 極数: 4, ピッチ (mm)
GTIN (EAN)	4008190129750	(P): 9.90, 絶縁: いいえ, 幅: 36.7 mm
数量	50 Stück	

SAKS 4/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

カバープロファイル



カバープロファイルは、端子台の機能分野に外部から影響を与えないように保護するか、または端子台全体のサポートブラケットと組み合わせて保護します。これらの装置は、動作または故障による通電部品との偶発的な接触による感電に対する保護を提供します。

一般注文データ

種別	ADP 2/HP2 1M	バージョン
注文番号	0485300000	SAK モデルシリーズ, カバープロファイル, 透明, 1000 mm
GTIN (EAN)	4008190051716	
数量	1 m	

DEK 5/8



WS/ DEK

MultiMark 端子台マーカは、ふたつのコンポーネントから構成される革新的な複合材を使用しています。マーカのハードベースの外形がコネクタにしっかりと合致します。弾性表面仕上げにより、マーカの取り付けが容易になります。この特殊なパンチ加工材は、特に長い端子台で積み重なりがちなわずかな間隔の違いに対応するために、ストリップの伸張を可能にします。別の1点の長所：表面材の優れた印刷適性により、耐久性および摩耗耐性に優れたラベリングを実現します。300 dpi の印刷分解能で、非常に読みやすい表記が得られます。

MultiMark で得られるメリット

- 強固な保持と耐久性に優れた印刷
- 連続ストリップにより、設置時間を節約
- 革新的な複合材質により容易に取り付け可能
- 最適な読みやすさを実現する大きな印字フィールド
- 製造元に依存しない事による柔軟性

一般注文データ

種別	DEK 5/8 MM WS	バージョン
注文番号	2007130000	Dekafix, 端子マーカ, 5 x 8 mm, Weidmueller, 白色
GTIN (EAN)	4050118392012	
数量	500 Stück	