

## TS 15X5 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ



スチール製 DIN レールは、市場で最も広く普及しています。金属製 DIN レールの中では、ステンレススチールと同様に、最も低い短絡保護を有します。

## 一般注文データ

バージョン	端子レール, スロットなし, アクセサリ, 15 x 5.5 x 2000 mm, スチール, ガルバニ亜鉛メッキおよび不動態化
注文番号	<a href="#">0514200000</a>
種別	TS 15X5 2M/ST/ZN
GTIN (EAN)	4008190172428
数量	2 m

作成日 2024/07/04 7:51:45 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## TS 15X5 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	5.5 mm	奥行き (インチ)	0.217 inch
高さ	15 mm	高さ (インチ)	0.591 inch
幅	2,000 mm	幅 (インチ)	78.74 inch
正味重量	155.5 g		

## 取り付けレール

IEC 60947-7-2 準拠の秒あたり短時間耐 1.2 kA

電流

スリットギャップ

スリット幅

スリット長

ターミナルレールの長さ	公称	2,000 mm
	最大:	2,000 mm
	最小:	0 mm

パンチ加工済取り付けレール

厚さ

材質

標準

短絡強度は E-Cu 電線に対応

表面仕上

設置アドバイス

## 分類

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ECLASS 9.0	27-40-06-02	ECLASS 9.1	27-40-06-02
ECLASS 10.0	27-40-06-02	ECLASS 11.0	27-40-06-02
ECLASS 12.0	27-40-06-02	ECLASS 13.0	27-40-06-02

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC /

## 承認

ROHS 適合

## ダウンロード

エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
エンジニアリングデータ	<a href="#">Zuken E3.S</a>
ユーザ文書	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	

作成日 2024/07/04 7:51:45 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

**TS 15X5 2M/ST/ZN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

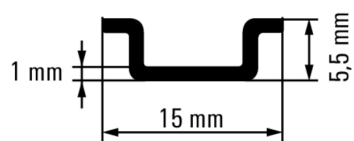

## TS 15X5 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## TS 15

TS 15

ワイドミュラーの製品は、端子レールに対する安定的で信頼性の高い取り付けを保証し、スライドを防ぐエンドブラケットを含んでいます。ネジ有り / 無しのバージョンも利用できます。エンドブラケットには、グループマーカー対応のマーキングオプション、およびテストプラグホルダーが含まれます。

## 一般注文データ

種別	EW 15	バージョン
注文番号	<a href="#">0382860000</a>	エンドブラケット, ポリアミド66, ベージュ, レール: TS 15, 直接実装
GTIN (EAN)	4008190187804	
数量	50 Stück	
種別	EW 15/2	バージョン
注文番号	<a href="#">1071900000</a>	エンドブラケット, プラスチック, ダークベージュ, レール: TS 15, 直接実装
GTIN (EAN)	4008190462949	
数量	50 Stück	
種別	ZEW 15	バージョン
注文番号	<a href="#">7920340000</a>	エンドブラケット, プラスチック, ベージュ, レール: TS 15, 直接実装
GTIN (EAN)	4032248238910	
数量	20 Stück	

## 取り付けサポート



当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最終的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

## 一般注文データ

種別	SO SH1	バージョン
注文番号	<a href="#">0401460000</a>	バスバーサポート
GTIN (EAN)	4008190188092	
数量	20 Stück	

## TS 15X5 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## ネジ



端子台やアクセサリによっては、追加品や予備部品として種類のネジを提供しています。

## 一般注文データ

種別	BFSC M4X6	バージョン
注文番号	<a href="#">0149700000</a>	取り付けネジ (端子)
GTIN (EAN)	4008190016098	
数量	100 Stück	
種別	BFSC M4X6 MS	バージョン
注文番号	<a href="#">0136300000</a>	取り付けネジ (端子)
GTIN (EAN)	4008190177713	
数量	50 Stück	