

TS 32X15/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



スチール製 DIN レールは、市場で最も広く普及しています。金属製 DIN レールの中では、ステンレススチールと同様に、最も低い短絡保護を有します。

一般注文データ

バージョン	端子レール, スロット付き, アクセサリ, 33 x 15 x 2000 mm, スリット幅: 5.20 mm, スリット長: 25.00 mm, スチール, ガルバニ亜鉛メッキおよび不動態化
注文番号	0514400000
種別	TS 32X15/LL 2M/ST/ZN
GTIN (EAN)	4008190086152
数量	2 m

作成日 2024/07/02 5:29:50 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

TS 32X15/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	15 mm	奥行き (インチ)	0.591 inch
高さ	33 mm	高さ (インチ)	1.299 inch
幅	2,000 mm	幅 (インチ)	78.74 inch
正味重量	667 g		

取り付けレール

IEC 60947-7-2 準拠の秒あたり短時間耐 4.2 kA

電流

スリットギャップ	11 mm	
スリットギャップ		
スリット幅	5.2 mm	
スリット幅		
スリット長	25 mm	
スリット長		
スロット付きドリル穴	はい	
ソルダーアイレット穴直径 (D)	5.2 mm	
ターミナルレールの長さ	公称	2,000 mm
	最大	2,000 mm
	最小 :	0 mm
パンチ加工済取り付けレール	はい	
厚さ	1.5 mm	
孔の間隔、中心から中心	36 mm	
材質	スチール	
標準	DIN EN 60715	
短絡強度は E-Cu 電線に対応	35 mm ²	
穿孔直径	5.2 mm	
表面仕上	ガルバニ亜鉛メッキおよび不動態化	
設置アドバイス	直接実装	

分類

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ECLASS 9.0	27-40-06-02	ECLASS 9.1	27-40-06-02
ECLASS 10.0	27-40-06-02	ECLASS 11.0	27-40-06-02
ECLASS 12.0	27-40-06-02	ECLASS 13.0	27-40-06-02

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC /

承認

ROHS 適合

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
エンジニアリングデータ	Zuken E3.S
ユーザ文書	StorageConditionsTerminalBlocks
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローチャー	

作成日 2024/07/02 5:29:50 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。



TS 32X15/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

製品イメージ

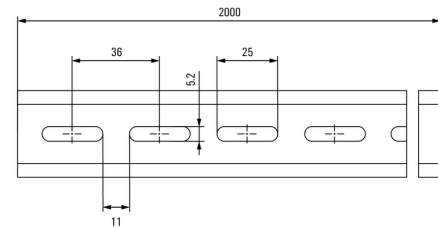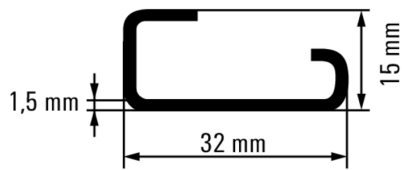

図に類似

TS 32X15/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

取付け備品



統合、拡張、個別調整 – すべてのアプリケーションに最適な補完

新型 Klippon® TB エンクロージャーモデルシリーズ用の完全構造化されたシステムアクセサリを使用すると、エンクロージャーを各アプリケーションの特定の要件に容易に対応させられます。

取り付け対応ハードウェアキット

ハードウェアキットの取り付けは、ラベルホルダー、ドキュメントホルダー、雨よけの種類を簡単に取り付けるように利用できます。

ラベル固定セット – SD は、プラスチック (Trapolite) ID またはタイプラベルを設置するのに必要です。このセットを使用すると、ID またはタイプラベルをエンクロージャーカバーに直接取り付けることができます。この用途のために特別開発されたラベル固定セットです。この固定セットを使用する場合に限り、エンクロージャーに漏電やラベルの損傷が生じないように設定できます。

総合固定セット – TPSD は、例として、ラベルホルダー、雨よけカバー、ドキュメントホルダーの安全かつ迅速な取り付けを可能にするために開発されました。この固定セットを使用すれば、回避しない限り、漏電の危険性を最小限に抑えることができます。

一般注文データ

種別	FKSC M6X8 D9/SW3	バージョン
注文番号	0642600000	Klippon TB (Terminal Box), 取付けねじ, 材質: スチール
GTIN (EAN)	4008190058258	
数量	50 Stück	

Mounting rail support

一般注文データ

種別	SH 2	バージョン
注文番号	0494920000	バスバーサポート
GTIN (EAN)	4008190007584	
数量	10 Stück	
種別	TST 2/M5	バージョン
注文番号	1286600000	取り付けレールの取り付けフット, M 5, スチール
GTIN (EAN)	4008190144777	
数量	10 Stück	

作成日 2024/07/02 5:29:50 CEST

TS 32X15/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	TSTW 5/M5	バージョン
注文番号	0178100000	取り付けレールの取り付けフット, M 5, スチール
GTIN (EAN)	4008190059651	
数量	10 Stück	
種別	TSTW 6/M6	バージョン
注文番号	0164000000	取り付けレールの取り付けフット, M 6, スチール
GTIN (EAN)	4008190095345	
数量	10 Stück	
種別	TSTW D 4.3	バージョン
注文番号	1610110000	取り付けレールの取り付けフット, スチール
GTIN (EAN)	4008190185305	
数量	10 Stück	
種別	TSTW 5/M5 ZN	バージョン
注文番号	1779100000	取り付けレールの取り付けフット, M 5, スチール
GTIN (EAN)	4032248169894	
数量	10 Stück	
種別	TST 2/M6	バージョン
注文番号	0101700000	取り付けレールの取り付けフット, M 6, スチール
GTIN (EAN)	4008190069254	
数量	10 Stück	

取り付けフット



取り付けフットは、DIN レール上で直接スナップできないコンポーネントの取り付けに使用されます。

一般注文データ

種別	MB M6/M4 GR	バージョン
注文番号	0334900000	ガイドナット, M 5, M 6
GTIN (EAN)	4008190057602	
数量	20 Stück	
種別	MB M5/M3 SW	バージョン
注文番号	0553400000	ガイドナット, M 5
GTIN (EAN)	4008190122263	
数量	20 Stück	
種別	MB M3/M5 CRM	バージョン
注文番号	0503500000	ガイドナット, M 5
GTIN (EAN)	4008190182083	
数量	20 Stück	

作成日 2024/07/02 5:29:50 CEST

TS 32X15/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

TS 32

TS 32

ワイドミュラーの製品は、端子レールに対する安定的で信頼性の高い取り付けを保証し、スライドを防ぐエンドブラケットを含んでいます。ネジ有り / 無しのバージョンも利用できます。エンドブラケットには、グループマーカー対応のマーキングオプション、およびテストプラグホルダーが含まれます。

一般注文データ

種別	EWK 1	バージョン
注文番号	0206160000	エンドブラケット, Wemid, ページュ, レール: TS 32, ねじ込み
GTIN (EAN)	4008190080020	
数量	50 Stück	
種別	EWK 2	バージョン
注文番号	0199360000	エンドブラケット, Wemid, ページュ, レール: TS 32, ねじ込み
GTIN (EAN)	4008190023546	
数量	50 Stück	
種別	EWK 1 ALT	バージョン
注文番号	0495160000	エンドブラケット, ポリアミド 66, ページュ, レール: TS 32, ねじ込み
GTIN (EAN)	4008190160777	
数量	50 Stück	

ネジ



端子台やアクセサリによっては、追加品や予備部品として種類のネジを提供しています。

一般注文データ

種別	FKSC M5X8 D9/SW2.5	バージョン
注文番号	0295900000	SAK モデルシリーズ, アレン六角ネジ, ねじ, 極数: 1
GTIN (EAN)	4008190133337	
数量	50 Stück	
種別	FKSC M4X6 D8/SW2	バージョン
注文番号	1567480000	SAK モデルシリーズ, アレン六角ネジ, ねじ, 極数: 1
GTIN (EAN)	4008190033491	
数量	100 Stück	
種別	FKSC M6X12 D9/SW3	バージョン
注文番号	0353500000	SAK モデルシリーズ, アレン六角ネジ, ねじ, 極数: 1
GTIN (EAN)	4008190139285	
数量	50 Stück	

作成日 2024/07/02 5:29:50 CEST