

## TS 35X7.5/LL/6 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ



図に類似

スチール製 DIN レールは、市場で最も広く普及しています。金属製 DIN レールの中では、ステンレススチールと同様に、最も低い短絡保護を有します。

## 一般注文データ

バージョン	端子レール, スロット付き, アクセサリ, 35 x 7.5 x 2000 mm, スリット幅: 6.20 mm, スリット長: 18.00 mm, スチール, ガルバニ亜鉛メッキおよび不動態化
注文番号	<a href="#">0514570000</a>
種別	TS 35X7.5/LL/6 2M/ST/ZN
GTIN (EAN)	4008190980009
数量	2 m

作成日 2024/07/02 5:25:25 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## TS 35X7.5/LL/6 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	7.5 mm	奥行き (インチ)	0.295 inch
高さ	35 mm	高さ (インチ)	1.378 inch
幅	2,000 mm	幅 (インチ)	78.74 inch
正味重量	155 g		

## 取り付けレール

IEC 60947-7-2 準拠の秒あたり短時間耐 1.92 kA  
電流

スリットギャップ	7 mm	
スリットギャップ		
スリット幅	6.2 mm	
スリット幅		
スリット長	18 mm	
スリット長		
スロット付きドリル穴	はい	
ソルダーアイレット穴直径 (D)	5.2 mm	
ターミナルレールの長さ	公称	2,000 mm
	最大:	2,000 mm
	最小:	0 mm
パンチ加工済取り付けレール	はい	
厚さ	1 mm	
孔の間隔、中心から中心	25 mm	
材質	スチール	
標準	DIN EN 60715	
短絡強度は E-Cu 電線に対応	16 mm <sup>2</sup>	
穿孔直径	5.2 mm	
表面仕上	ガルバニ亜鉛メッキおよび不動態化	
設置アドバイス	直接実装	

## 分類

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ECLASS 9.0	27-40-06-02	ECLASS 9.1	27-40-06-02
ECLASS 10.0	27-40-06-02	ECLASS 11.0	27-40-06-02
ECLASS 12.0	27-40-06-02	ECLASS 13.0	27-40-06-02

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC /

## 承認

ROHS 適合

## ダウンロード

エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
エンジニアリングデータ	<a href="#">Zuken E3.S</a>
ユーザ文書	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローチャー	

作成日 2024/07/02 5:25:25 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。



# TS 35X7.5/LL/6 2M/ST/ZN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 図面

### 製品イメージ

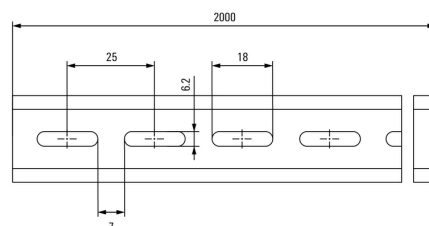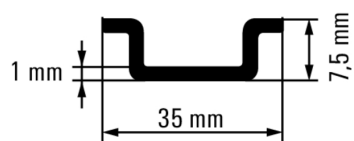

図に類似

## TS 35X7.5/LL/6 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 取付け備品

**統合、拡張、個別調整 – すべてのアプリケーションに最適な補完**

新型 Klippon® TB エンクロージャーモデルシリーズ用の完全構造化されたシステムアクセサリを使用すると、エンクロージャーを各アプリケーションの特定の要件に容易に対応させられます。

**取り付け対応ハードウェアキット**

ハードウェアキットの取り付けは、ラベルホルダー、ドキュメントホルダー、雨よけの種類を簡単に取り付けるように利用できます。

**ラベル固定セット – SD** は、プラスチック (Trapolite) ID またはタイプラベルを設置するのに必要です。このセットを使用すると、ID またはタイプラベルをエンクロージャーカバーに直接取り付けることができます。この用途のために特別開発されたラベル固定セットです。この固定セットを使用する場合に限り、エンクロージャーに漏電やラベルの損傷が生じないように設定できます。

**総合固定セット – TPSD** は、例として、ラベルホルダー、雨よけカバー、ドキュメントホルダーの安全かつ迅速な取り付けを可能にするために開発されました。この固定セットを使用すれば、回避しない限り、漏電の危険性を最小限に抑えることができます。

## 一般注文データ

種別	FKSC M6X8 D9/SW3	バージョン
注文番号	<a href="#">0642600000</a>	Klippon TB (Terminal Box), 取付けねじ, 材質: スチール
GTIN (EAN)	4008190058258	
数量	50 Stück	

## エンドキャップ



取り付けレールのエンドキャップは、鋭いエッジから保護し、取り付けレールの端から目視で閉鎖します。

## 一般注文データ

種別	TS END CAP 35X7.5	バージョン
注文番号	<a href="#">1283470000</a>	端子カバー, ポリプロピレン, ダークベージュ, 高さ: 37.5 mm, 幅: 7 mm, 深さ: 9 mm
GTIN (EAN)	4050118078701	
数量	100 Stück	

## TS 35X7.5/LL/6 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## SAK シリーズ

SAK  
Series

ワイドミュラーの製品は、端子レールに対する安定的で信頼性の高い取り付けを保証し、スライドを防ぐエンドブラケットを含んでいます。ネジ有り / 無しのバージョンも利用できます。エンドブラケットには、グループマーカー対応のマーキングオプション、およびテストプラグホルダーが含まれます。

## 一般注文データ

種別	EW 35 GR 7032	バージョン
注文番号	<a href="#">0383530000</a>	エンドブラケット, Wemid, グレー, レール: TS 35, ねじ込み
GTIN (EAN)	4008190027322	
数量	50 Stück	
種別	EW 35	バージョン
注文番号	<a href="#">0383560000</a>	エンドブラケット, Wemid, ベージュ, レール: TS 35, ねじ込み
GTIN (EAN)	4008190181314	
数量	50 Stück	
種別	EW 35/SCHA/M3	バージョン
注文番号	<a href="#">0258660000</a>	エンドブラケット, Wemid, ベージュ, レール: TS 35, ねじ込み
GTIN (EAN)	4008190033477	
数量	20 Stück	

## Mounting rail support

## 一般注文データ

種別	SH 2	バージョン
注文番号	<a href="#">0494920000</a>	バスバーサポート
GTIN (EAN)	4008190007584	
数量	10 Stück	
種別	TST 2/M5	バージョン
注文番号	<a href="#">1286600000</a>	取り付けレールの取り付けフット, M 5, スチール
GTIN (EAN)	4008190144777	
数量	10 Stück	
種別	TSTW 5/M5	バージョン
注文番号	<a href="#">0178100000</a>	取り付けレールの取り付けフット, M 5, スチール
GTIN (EAN)	4008190059651	
数量	10 Stück	

作成日 2024/07/02 5:25:25 CEST

## TS 35X7.5/LL/6 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	TSTW 6/M6	バージョン
注文番号	<a href="#">0164000000</a>	取り付けレールの取り付けフット, M 6, スチール
GTIN (EAN)	4008190095345	
数量	10 Stück	
種別	TSTW D 4.3	バージョン
注文番号	<a href="#">1610110000</a>	取り付けレールの取り付けフット, スチール
GTIN (EAN)	4008190185305	
数量	10 Stück	
種別	TSTW 5/M5 ZN	バージョン
注文番号	<a href="#">1779100000</a>	取り付けレールの取り付けフット, M 5, スチール
GTIN (EAN)	4032248169894	
数量	10 Stück	
種別	TST 2/M6	バージョン
注文番号	<a href="#">0101700000</a>	取り付けレールの取り付けフット, M 6, スチール
GTIN (EAN)	4008190069254	
数量	10 Stück	

## 取り付けフット



取り付けフットは、DIN レール上で直接スナップできないコンポーネントの取り付けに使用されます。

## 一般注文データ

種別	MOFU 35/LO/1	バージョン
注文番号	<a href="#">0646260000</a>	取り付けフット (端子)
GTIN (EAN)	4008190178574	
数量	20 Stück	

## W シリーズ



ワイドミュラーの製品は、端子レールに対する安定的で信頼性の高い取り付けを保証し、スライドを防ぐエンドブラケットを含んでいます。ネジ有り / 無しのバージョンも利用できます。エンドブラケットには、グループマーカー対応のマーキングオプション、およびテストプラグホルダーが含まれます。

## 一般注文データ

種別	WEW 35/2	バージョン
注文番号	<a href="#">1061200000</a>	エンドブラケット, Wemid, ダークベージュ, レール: TS 35, ねじ込み
GTIN (EAN)	4008190030230	
数量	50 Stück	

作成日 2024/07/02 5:25:25 CEST

## TS 35X7.5/LL/6 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	WEW 35/1	バージョン
注文番号	<a href="#">1059000000</a>	エンドブラケット, Wemid, ダークベージュ, レール: TS 35, ねじ込み
GTIN (EAN)	4008190172282	
数量	50 Stück	

## 取り付けフット


取り付けフットは、DIN レール上で直接スナップできないコンポーネントの取り付けに使用されます。



## 一般注文データ

種別	FM 4/TS35	バージョン
注文番号	<a href="#">0687900000</a>	取り付けレールの取り付けフット, TS 35, M 4
GTIN (EAN)	4008190086459	
数量	40 Stück	

## Z シリーズ

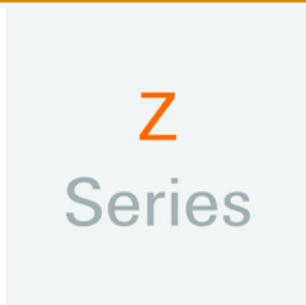

ワイドミュラーの製品は、端子レールに対する安定的で信頼性の高い取り付けを保証し、スライドを防ぐエンドブラケットを含んでいます。ネジ有り / 無しのバージョンも利用できます。エンドブラケットには、グループマーカー対応のマーキングオプション、およびテストプラグホルダーが含まれます。

## 一般注文データ

種別	ZEW 35	バージョン
注文番号	<a href="#">9540000000</a>	エンドブラケット, Wemid, ダークベージュ, レール: TS 35, 箆合仕様
GTIN (EAN)	4008190956264	
数量	20 Stück	
種別	ZEW 35/2	バージョン
注文番号	<a href="#">8630740000</a>	エンドブラケット, Wemid, ダークベージュ, レール: TS 35, 箆合仕様
GTIN (EAN)	4032248348916	
数量	20 Stück	

## TS 35X7.5/LL/6 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 取り付けサポート



当社は、自社製品の取り扱いと補充を容易にする、幅広い取り付け関連のサポートを提供しています。各種ツールから絶縁スリーブや様々なネジまで、コンポーネントを最終的に組み合わせ、各規格や保護規制に準拠し、組み立てを容易にします。

## 一般注文データ

種別	WSH 3/H/N	バージョン
注文番号	<a href="#">1715970000</a>	アクセサリ, レールサポート, Wemid
GTIN (EAN)	4008190353100	
数量	10 Stück	
種別	WSH 6	バージョン
注文番号	<a href="#">1080200000</a>	アクセサリ, レールサポート, Wemid
GTIN (EAN)	4008190965150	
数量	10 Stück	
種別	WSH 5	バージョン
注文番号	<a href="#">1080100000</a>	アクセサリ, レールサポート, Wemid
GTIN (EAN)	4008190965143	
数量	10 Stück	
種別	WSH 1	バージョン
注文番号	<a href="#">1068700000</a>	アクセサリ, レールサポート, PA 66 GF 30
GTIN (EAN)	4008190118389	
数量	10 Stück	

## ネジ



端子台やアクセサリによっては、追加品や予備部品として多種類のネジを提供しています。

## 一般注文データ

種別	FKSC M5X8 D9/SW2.5	バージョン
注文番号	<a href="#">0295900000</a>	SAK モデルシリーズ, アレン六角ネジ, ねじ, 極数: 1
GTIN (EAN)	4008190133337	
数量	50 Stück	
種別	FKSC M4X6 D8/SW2	バージョン
注文番号	<a href="#">1567480000</a>	SAK モデルシリーズ, アレン六角ネジ, ねじ, 極数: 1
GTIN (EAN)	4008190033491	
数量	100 Stück	

作成日 2024/07/02 5:25:25 CEST



## TS 35X7.5/LL/6 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

種別	FKSC M6X12 D9/SW3	バージョン
注文番号	<a href="#">0353500000</a>	SAK モデルシリーズ, アレン六角ネジ, ねじ, 極数: 1
GTIN (EAN)	4008190139285	
数量	50 Stück	