

QB 75/6.2/9/WI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ

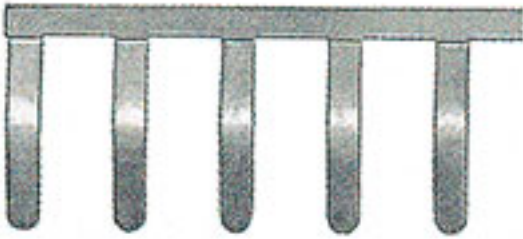

図に類似

ネジ接続の渡り配線は、取り付けと取り外しが簡単です。大きな接触表面により、高電流でも最大の接触信頼性で伝送することができます。

一般注文データ

| | |
|------------|--|
| バージョン | 渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, グレー, 27 A, 極数: 75, ピッチ (mm) (P): 6.00, 絶縁: いいえ, 幅: 0.8 mm |
| 注文番号 | 0526400000 |
| 種別 | QB 75/6.2/9/WI |
| GTIN (EAN) | 4008190099923 |
| 数量 | 10 Stück |

作成日 2024/07/29 13:39:48 CEST

カタログステータス 13.07.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

QB 75/6.2/9/WI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

| | | | |
|------|----------|-----------|-------------|
| 深さ | 17.5 mm | 奥行き (インチ) | 0.689 inch |
| 高さ | 461.3 mm | 高さ (インチ) | 18.161 inch |
| 幅 | 0.8 mm | 幅 (インチ) | 0.031 inch |
| 正味重量 | 25.02 g | | |

温度

| | |
|------|----------------|
| 保管温度 | -25 °C...55 °C |
|------|----------------|

システム仕様

| | |
|-------|---------|
| バージョン | 交差接続リンク |
|-------|---------|

全般

| | | | |
|----|----|---------|------|
| 極数 | 75 | 設置アドバイス | 直接実装 |
|----|----|---------|------|

寸法

| | |
|--------------|------|
| ピッチ (mm) (P) | 6 mm |
|--------------|------|

材料データ

| | | | |
|----|---|---|-----|
| 材質 | 銅 | 色 | グレー |
|----|---|---|-----|

渡り配線コネクタ

| | | | |
|---------|------|---------|----------|
| 交差接続端子数 | 75 | 定格電流、2極 | 27 A |
| 定格電流、多極 | 27 A | 種別 | 渡り配線コネクタ |

評価データ

| | |
|------|------|
| 定格電流 | 27 A |
|------|------|

追加の技術データ

| | | | |
|---------|------|-----------|-----|
| 固定形式 | ねじ込み | 爆発試験バージョン | いいえ |
| 設置アドバイス | 直接実装 | | |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000489 | ETIM 7.0 | EC000489 |
| ETIM 8.0 | EC000489 | ETIM 9.0 | EC000489 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 9.1 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 13.0 | 27-25-03-03 |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-----------|
| REACH SVHC | / |
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |

作成日 2024/07/29 13:39:48 CEST

QB 75/6.2/9/WI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS

適合

ダウンロード

エンジニアリングデータ

[CAD data – STEP](#)

ユーザ文書

[StorageConditionsTerminalBlocks](#)

カタログ

[Catalogues in PDF-format](#)

QB 75/6.2/9/WI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

絶縁プロファイル



一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------|
| 種別 | ISPF QB75 SW | バージョン |
| 注文番号 | 0526700000 | 絶縁プロファイル, プラスチック, 黒色 |
| GTIN (EAN) | 4008190093723 | |
| 数量 | 10 Stück | |
| 種別 | ISPF QB75 BL | バージョン |
| 注文番号 | 0526780000 | 絶縁プロファイル, プラスチック, 青色 |
| GTIN (EAN) | 4008190093105 | |
| 数量 | 10 Stück | |
| 種別 | ISPF QB75 RT | バージョン |
| 注文番号 | 0526760000 | 絶縁プロファイル, プラスチック, 赤色 |
| GTIN (EAN) | 4008190157821 | |
| 数量 | 10 Stück | |