

H10,0/22 EB


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

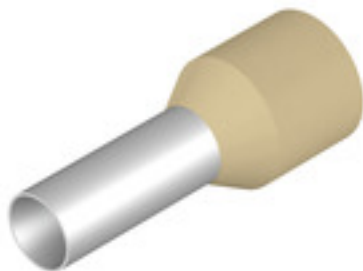

- ポリ袋 バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

一般注文データ

バージョン	ワイヤ終端フェルール, 標準, 15 mm, 12 mm, アイポリー
注文番号	0534200000
種別	H10,0/22 EB
GTIN (EAN)	4008190033460
数量	100 Stück
パッケージ	弛緩

作成日 2024/08/27 22:57:43 CEST

H10,0/22 EB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 0.5 g

技術データ

バージョン	項目説明	プラスチックカラー付属 フェルル端子、アイボ リー
標準		

ワイヤエンドフェルル

L1 (mm)	22 mm	カラーコード	Weidmüller
カラー直径 (D2)	7.6 mm	プラスチックカラー厚 (S2)	0.4 mm
導体接続断面積 AWG、最大	AWG 8	導体断面	10 mm ²
接点面直径 (D1)	4.5 mm	接点面長さ (L2)	12 mm
被覆剥き長さ	15 mm	軍事指定	T 20A 025 A
金属製スリーブ厚み (S1)	0.2 mm		

分類

ETIM 6.0	EC0000005	ETIM 7.0	EC0000005
ETIM 8.0	EC0000005	ETIM 9.0	EC0000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01
ECLASS 14.0	27-40-02-01		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

認可



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cULus)	E499744

ダウンロード

エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	

H10,0/22 EB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany
www.weidmueller.com

図面

図面

