

HDC C HX SM6.0AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



クリンプは、安全で信頼性の高い、配線と接点間の電気的および機械的接続を提供します。最適なクリンプ接続は、高気密性および耐食性を有します。

一般注文データ

バージョン	HDCコネクタ, クリンプコンタクト, MixMate, オス型, 導体断面、最大: 6, 回転, 銅合金
注文番号	1002940000
種別	HDC C HX SM6.0AG
GTIN (EAN)	4032248697229
数量	25 Stück

作成日 2024/08/27 16:51:25 CEST

HDC C HX SM6.0AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

直径	6 mm	正味重量	3.14 g
----	------	------	--------

一般データ

バージョンインサート	MixMate	プラグイン回数	≥ 500
体積抵抗	≤ 1 mΩ	導体断面、最大	6 mm ²
接点材質	銅合金	接点直径、オス	4 mm
接続方式	クリンプ接続	接続配線の断面	6 mm ²
材質	銅合金	生産方法	回転
種別	オス型	表面仕上	銀色
被覆剥き長さ、定格接続	8 mm		

分類

ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796
ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ECLASS 9.0	27-44-02-04	ECLASS 9.1	27-44-02-04
ECLASS 10.0	27-44-02-04	ECLASS 11.0	27-44-02-04
ECLASS 12.0	27-44-02-04	ECLASS 13.0	27-44-02-04
ECLASS 14.0	27-44-02-04		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40
RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c

承認

ROHS	適合
------	----

ダウンロード


エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN

HDC C HX SM6.0AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

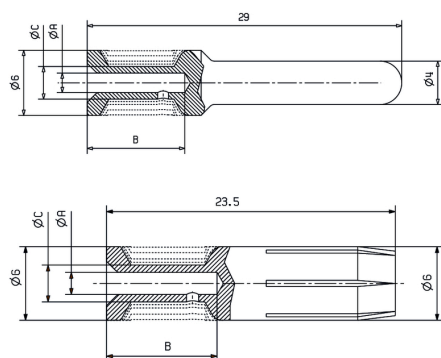

HDC C HX SM6.0AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

Crimping tools



回転接点对応クリンプツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可
- 接点の正確な位置を示す固定具付属。

一般注文データ

種別	CTIN CM 1.6/2.5	バージョン
注文番号	9205430000	プレスツール, 接点对応圧着ツール, 0.14mm², 6mm², 4インデントク
GTIN (EAN)	4032248733446	リンプ
数量	1 Stück	
種別	CTIN CM 3.6	バージョン
注文番号	9205440000	接点对応圧着ツール, 1.5mm², 10mm², 4インデントクリンプ
GTIN (EAN)	4032248734146	
数量	1 Stück	

接触解除ツール



ワイドミュラーには、さまざまな圧着工具、接触除去工具、光ファイバ工具が用意されています。

一般注文データ

種別	REMOVAL TOOL HX
注文番号	1002990000
GTIN (EAN)	4032248697274
数量	1 Stück