

IE-BSS-V14M-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



IEC 61076-3-117 ver.14 (PROFINET) 準拠の PushPull プラグインコネクタセット、金属製 (RJ45 インサートを含む)

一般注文データ

バージョン	フランジRJ45, IP67, V14メタルフランジ, RJ45-RJ45カプラ, RJ45アダプタ付き標準フランジ, Cat.6A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)
注文番号	1012310000
種別	IE-BSS-V14M-RJ45-C
GTIN (EAN)	4032248719969
数量	10 Stück

作成日 2024/10/02 7:42:13 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

IE-BSS-V14M-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 45.27 g

温度

動作温度 -40 °C...70 °C

一般データ

接続 1	RJ45	接続 2	RJ45
項目説明	V14メタルフランジ, RJ45-RJ45カブラ, RJ45アダプタ付き標準フランジ	シール材	EPDM
ハウジング主要材質	亜鉛ダイカスト	カテゴリー	Cat.6A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)
接触表面	ニッケル下地金メッキ	シース直径、最小	5 mm
シース直径、最大	10 mm	取り付け方式	ネジ 2本
シールド	360°、オールラウンドエングロージャ	保護度合い	IP67
プラグイング回数	750		

一般基準

コネクタ規格	IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 60603-7-51	証明書番号 (cULus)	E316369
--------	---	---------------	---------

電気プロパティ

耐電圧、接点 / シールド	≥ 1500 V AC/DC	耐電圧、接点 / 接点	≥ 1000 V AC/DC
---------------	----------------	-------------	----------------

分類

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90
ECLASS 14.0	27-44-03-90		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

承認

認可



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cULus)	E316369

作成日 2024/10/02 7:42:13 CEST

IE-BSS-V14M-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書

[ISO/IEC and TIA/EIA DE](#)[ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class E Category 6, 3 connector permanent link](#)[ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class E Category 6, 4 connector channel](#)[ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class EA Category 6A, 2 connector channel](#)[PROFINET Manufacturer's Declaration](#)

エンジニアリングデータ

[CAD data – STEP](#)

ユーザ文書

[MAN IE GUIDE DE](#)[MAN IE GUIDE EN](#)[Designation key / Type key](#)[Manual](#)

カタログ

[Catalogues in PDF-format](#)

ブローシャー

[FL FIELDWIRING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)

IE-BSS-V14M-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図面

設置カットアウト

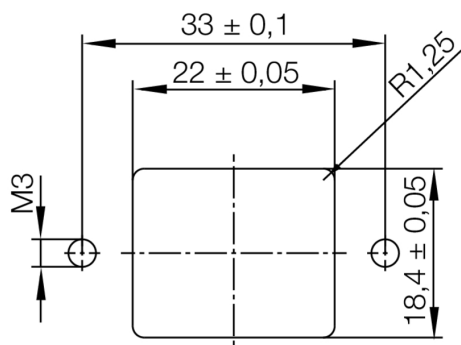

IE-BSS-V14M-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ダスト保護キャップ



粉塵や汚れに対するデバイス保護対応。

一般注文データ

種別	IE-BP-V14P	バージョン
注文番号	1058310000	フランジ取付けハウジング、保護キャップ
GTIN (EAN)	4032248799404	
数量	10 Stück	