

IE-BS-V01P-RJ45-FJ-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



IEC 61076-3-106 ver.1 (Ethernet/IP) 準拠のパヨネットプラグインコネクタセット、RJ45 プラスチック製インサート (RJ45 インサートを含む)

一般注文データ

バージョン	フランジRJ45, IP67, バリエーション1金 属、IDC、EIA/TIA 586 A, Cat.6 _A / Class E _A (ISO/ IEC 11801 2010)
注文番号	1012380000
種別	IE-BS-V01P-RJ45-FJ-A
GTIN (EAN)	4032248720033
数量	10 Stück

作成日 2024/07/04 6:11:44 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

IE-BS-V01P-RJ45-FJ-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 3.5 g

温度

動作温度 -40 °C...70 °C

一般データ

接続 1	RJ45	接続 2	IDC
項目説明	バリエーション 1 金 属、IDC、EIA/TIA 586 A	配線	TIA-568A
シール材	NBR	ハウジング主要材質	PA UL 94 V0
絶縁物断面、最大	1.6 mm	カテゴリ	Cat.6 _A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)
接触表面	ニッケル下地金メッキ	接続直径、固定式	0.4...0.64 mm
導体接続断面積、固定式、(AWG)	AWG 24...AWG 22	接続直径、細線仕様	0.48...0.76 mm
導体接続断面、柔軟性 (AWG)	AWG 26...AWG 22	シールド	360°、オールラウンドエ ンクロージャ
保護度合い	IP67	プラグング回数	750

一般基準

コネクタ規格 IEC 61076-3-106 Var. 1,
IEC 60603-7-51 証明書番号 (cULus) E316369

電気プロパティ

PoE / PoE+ IEEE 802.3btに準拠 耐電圧、接点 / シールド ≥ 1500 V AC/DC
耐電圧、接点 / 接点 ≥ 1000 V AC/DC

分類

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP 11b17e97-f803-4c09-9278-b20f22f15f81

承認

認可



ROHS 適合
UL File Number Search UL ウェブサイト
証明書番号 (cULus) E316369

作成日 2024/07/04 6:11:44 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

IE-BS-V01P-RJ45-FJ-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	DUXR.E316369
エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
ユーザ文書	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Designation key / Type key Manual
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	MB FREECONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN


IE-BS-V01P-RJ45-FJ-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

設置カットアウト

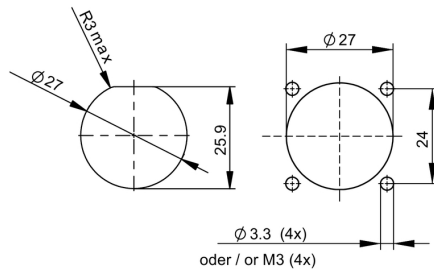

Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

IE-BS-V01P-RJ45-FJ-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ダスト保護キャップ



粉塵や汚れに対するデバイス保護対応。

一般注文データ

種別	IE-BP-V01P	バージョン
注文番号	1965700000	フランジ取付けハウジング、保護キャップ
GTIN (EAN)	4032248653928	
数量	10 Stück	