

## IE-FCM-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



IP65 での RJ45 対応のサービスインターフェース  
FrontCom Micro

## 一般注文データ

バージョン	FrontComマイクロRJ45カップリング
注文番号	<a href="#">1018790000</a>
種別	IE-FCM-RJ45-C
GTIN (EAN)	4032248730056
数量	10 Stück

作成日 2024/07/02 5:52:00 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## IE-FCM-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

壁厚、最小	1 mm	壁厚、最大	5 mm
正味重量	25 g		

## 温度

動作温度	-40 °C...70 °C
------	----------------

## 一般データ

締付トルク固定ナット	2 Nm	接続 1	RJ45
接続 2		項目説明	FrontComマイクロRJ45 カップリング
	RJ45		
色	黒色	ハウジング主要材質	PA UL 94 V0
カテゴリ	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)	接触表面	ニッケル下地金メッキ
取り付け方式	キャビネット、分電箱	シールド	360° シールド接点
保護度合い	IP65, 閉鎖状態	プラグイング回数	750 (RJ45)

## 一般基準

コネクタ規格	IEC 60603-7-51	証明書番号 (cULus)	E316369
--------	----------------	---------------	---------

## 電気プロパティ

PoE / PoE+	IEEE 802.3afに適合	耐電圧、接点 / シールド	≥ 1500 V AC/DC
耐電圧、接点 / 接点	≥ 1000 V AC/DC		

## 分類

ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ECLASS 9.0	27-18-27-02	ECLASS 9.1	27-18-27-90
ECLASS 10.0	27-18-27-02	ECLASS 11.0	27-18-27-02
ECLASS 12.0	27-18-28-92	ECLASS 13.0	27-18-28-92

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

## 承認

認可



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cULus)	E316369

作成日 2024/07/02 5:52:00 CEST

## IE-FCM-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	<a href="#">DUXR.E316369</a> <a href="#">PROFINET Manufacturer's Declaration</a>
エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
エンジニアリングデータ	<a href="#">Zuken E3.S</a>
製品変更通知	<a href="#">Technical change of the housing of the FrontCom® Micro</a> <a href="#">Technische Änderung des Gehäuses der FrontCom® Micro</a>
ユーザ文書	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a> <a href="#">Manual</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>


**IE-FCM-RJ45-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

寸法図

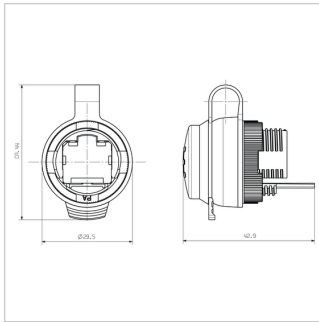

設置カットアウト

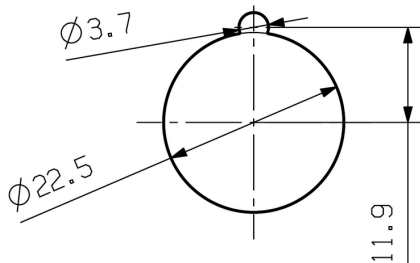

## IE-FCM-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 空白



SMは、制御デバイスと信号デバイスにラベルを付けるための MultiCard マーカーです。タグは、キャリアに挟むか、または実装済の接着フィルムで貼り付けます。個別調整されたタグは、PrintJet CONNECT またはプロッタマーキングシステムで作成できます。

- ユーザーは、個別のニーズに合わせてタグをすばやく作成できます
- 高価な標準タグを保管する必要はありません
- PrintJet を刻印の代わりに使用する場合は、高い耐久性を備えた印刷品質が得られます
- 極端な条件での需要に対しては、ETO SM 保護フィルムを推奨します
- ホルダーは、Siemens、ABB、Moeller、Télemécanique の 22 mm または 30 mm の直径の押しボタンに使用できます

**カスタム印字の場合：**お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

種別	SM 27/18 MC NE WS	バージョン
注文番号	<a href="#">1699860000</a>	SwitchMark, デバイスマーカー, 18 x 27 mm, SwitchMarkホルダー, 白
GTIN (EAN)	4008190892302	色
数量	80 Stück	

## IE-FCM-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 空白



ESG は、多くの有名電気機器で使用されている、MultiCard フォーマットの実証済マーカースです。その結果、高品質デバイスへのマーキングが高コントラストで表示されます。

Siemens、ABB、Beckhoff などのメーカーデバイスでは、

一目で、さまざまな種別の装置が利用できます：

- 総合的な用途のタグ、自己接着型またはクリップオン式のタグ、種別に応じて対応します：
- 例えばサーキットブレーカーなどの調整機器の場合は、タグレールにクリップ対応 ESG マーカーを付けます：
- 仕様に準拠した個別のレーザー品質印刷

**カスタム印字の場合：**お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

種別	ESG 9/11 K MC NEWS	バージョン
注文番号	<a href="#">1857440000</a>	ESG, デバイスマーカー x 11 mm, PA 66, 色: 白色, 自己接着型
GTIN (EAN)	4032248402731	
数量	200 Stück	

## ケーブルラグスリーブ



銅スリーブ付属 **PVC 製絶縁タブコネクタスリーブ**

- 市販対応形状
- はんだ付け無し
- 円錐型エントリーファンネル

## 一般注文データ

種別	LIF 1,5F288 R	バージョン
注文番号	<a href="#">9200520000</a>	ケーブルラグ、終端絶縁ケーブルコネクタ, 1.5 mm <sup>2</sup> , 0.5 mm <sup>2</sup> - 1.5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4032248410361	
数量	100 Stück	

## IE-FCM-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 補完製品



SMは、制御デバイスと信号デバイスにラベルを付けるための MultiCard マーカーです。タグは、キャリアに挟むか、または実装済の接着フィルムで貼り付けます。個別調整されたタグは、PrintJet CONNECT またはプロッタマーキングシステムで作成できます。

- ユーザーは、個別のニーズに合わせてタグをすばやく作成できます
- 高価な標準タグを保管する必要はありません
- PrintJet を刻印の代わりに使用する場合は、高い耐久性を備えた印刷品質が得られます
- 極端な条件での需要に対しては、ETO SM 保護フィルムを推奨します
- ホルダー  
は、Siemens、ABB、Moeller、Télemécanique の 22 mm または 30 mm の直径の押しボタンに使用できます

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

種別	SM-H 27/18 SW	バージョン
注文番号	<a href="#">1716630000</a>	SwitchMark, アクセサリ, 48 x 27 mm, 黒色
GTIN (EAN)	4008190343194	
数量	25 Stück	

## IE 締付ツール



取り付けツールは、バージョン04.

**Comments**のフランジを取り付ける際にロックナットを締め付けるのに役立ちます：

- 標準ツール
- 高強度プラスチック製

## 一般注文データ

種別	IE-FISP-V4	バージョン
注文番号	<a href="#">9204370000</a>	取付けツール
GTIN (EAN)	4032248660780	
数量	2 Stück	

## IE-FCM-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 直線

組立済 IE ケーブル、パッチケーブル Cabinet Line、Cat.  
6、LSZH、グレー



## 一般注文データ

種別	IE-C6FP8LD0010M40M40-D	バージョン
注文番号	<a href="#">1165940010</a>	パッチケーブル, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m
GTIN (EAN)	4032248956098	Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 1 m
数量	1 Stück	