

IE-BI-USB-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario は、複数の機能をたったひとつのフレームに統合します。このシステムは取り付けが容易で、データ、信号、電源モジュールの幅広い範囲から選べます。FrontCom® Varioは、非常にコンパクトであることに加え、プロジェクト計画や作業活動を安全、迅速、かつ未来志向で行うためのユニークな製品機能を数多く備えています。さらに、FrontCom® Vario システムは、IP 65 保護等級の要件を満たす、最も高い耐衝撃性を備えた魅力的なハウジング形状を有します。

一般注文データ

バージョン	USB挿入, フランジ挿入、タイプA
注文番号	1019570000
種別	IE-BI-USB-A
GTIN (EAN)	4032248731602
数量	10 Stück

IE-BI-USB-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

正味重量 14.4 g

温度

動作温度 -40 °C...70 °C 湿度 湿度0 ~ 93%

一般データ

インサートの種別	データの挿入SteadyTec	保護度合い	IP67 (ハウジングあり)
製品種類	USB挿入		

一般情報

接続 1	USB A	接続 2	USB A
項目説明	フランジ挿入、タイプA	配線	タイプ A
色	黒色	湿度	湿度0 ~ 93%
ハウジング主要材質		シールド	360°、オールラウンドエ ンクロージャ
	PC UL 94 V0		
保護度合い	IP67 (ハウジングあり)	プラグイン回数	≥ 1500

一般基準

コネクタ規格	IEC 61076-3-107	証明書番号 (cULus)	E471884
認証書番号 (DNV)	TAA000022B		

電気プロパティ

接点抵抗	≤ 30 mΩ	最大 90 °Cの電流容量	3 A
絶縁耐性	1000 M	耐電圧、接点 / シールド	≥500 V DC

分類

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-09-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC /

重要なメモ

製品情報 FrontCom® 対応 USB インサート

IE-BI-USB-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

認可



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cULus)	E471884

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	GL_FrontCom
エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
ユーザ文書	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Designation key / Type key
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	MB FREECONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN


IE-BI-USB-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

寸法図

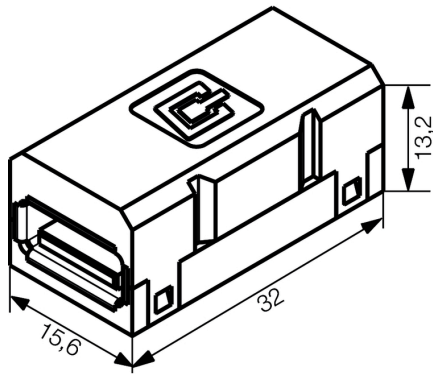

IE-BI-USB-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ケーブルラグスリーブ

銅スリーブ付属 **PVC** 製絶縁タブコネクタスリーブ

- 市販対応形状
- はんだ付け無し
- 円錐型エントリーファンネル

一般注文データ

種別	LIF 1,5F288 R	バージョン
注文番号	9200520000	ケーブルラグ、終端、絶縁ケーブルコネクタ, 1.5 mm ² , 0.5 mm ² - 1.5 mm ²
GTIN (EAN)	40322484 10361	
数量	100 Stück	