

## KLIPPON STB 1 MS HT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 図に類似



エネルギー、プロセス、輸送業界に最適な Klippon® STB エンクロージャーシリーズは、既存の Klippon® エンクロージャーの品揃えを完全に補完します。このモデルシリーズのエンクロージャーは、Lloyds Register や EN62208 などの国際標準に準拠して認証取得しています。

- 鋼板 1.0330、RAL 7032 への粉体コート
- - 60 °C ~ + 120 °C の対象温度範囲を延長した、高耐熱性の標準封止を搭載
- ロイド登録による承認
- 内部取り付けレール締結に対応する細線仕様オプション
- IP66 保護
- シール圧縮保護による、封止の安全で恒久的な機能確保
- エンクロージャーカバーおよびベースの接地用ピン
- 品質向上に対応するレーザー切断溶接継ぎ目
- 事前溶接済取り付けフットによる、エンクロージャーの最適な取り付け保証

## 一般注文データ

バージョン	Klippon STB (Small Terminal Box), 空エンクロージャー, ステンレス鋼製エンクロージャー, 高さ: 120 mm, 幅: 120 mm, 深さ: 80 mm, 材質: スチール板, 粉体塗装, ペブルグレー
注文番号	<a href="#">1024970000</a>
種別	KLIPPON STB 1 MS HT
GTIN (EAN)	4032248745197
数量	1 Stück

## KLIPPON STB 1 MS HT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	80 mm	奥行き (インチ)	3.15 inch
高さ	120 mm	高さ (インチ)	4.724 inch
幅	120 mm	幅 (インチ)	4.724 inch
取付寸法 - 幅	145 mm	正味重量	1,218 g

## 温度

動作温度	-60 °C...120 °C
------	-----------------

## ケーブルグランド、上/下

M12	10	M16	6
M20	6	M25	3
M32	2	M40	2

## ケーブルグランド、右

M12	8	M16	4
M20	4	M25	2
M32	1	M40	1

## ケーブルグランド、左

M12	10	M16	6
M20	6	M25	3
M32	2	M40	2

## ハウジングの接地

接地、エンクロージャ、カバー	溶接付けM6 x 10ステンレススチールアーススタッド	接地、エンクロージャ、内部	溶接付けM6 x 16ステンレススチールボルト
接地、エンクロージャ、外部	溶接付けM6 x 16ステンレススチールボルト	断面、最大	25 mm <sup>2</sup>

## 一般的な情報

アクセス開口部：高さ	100 mm	アクセス開口：幅	102 mm
エンクロージャ付属品	8mm孔付属溶接取り付けフット	カバー素材厚み	1.5 mm
シール材	シリコン	フランジプレート	いいえ
使用範囲	輸送, 海洋工学, プロセス業界, 包装業界	保護度合い	IP66
保護等級 (UL)	Type 4, Type 4X	動作温度、最大	120 °C
動作温度、最小	-60 °C	最大ペイロード	10.1 kg
材質	スチール板	標準	DIN 4102-12
積分固定	床面溶接済TAS 20レール	筐体素材厚	1.5 mm
蓋	はい	蓋のねじ数	4
蓋付け	マイナスM5六角ねじとフラット間の距離10mm	衝撃耐性	10 Jバージョン標準
表面仕上	粉体塗装		

## KLIPPON STB 1 MS HT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 垂直アセンブリ

WDU 10 / ZDU 10	1x8	WDU 16 / ZDU 16	1x7
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x17	WDU 4 / ZDU 4	1x14
WDU 6 / ZDU 6	1x11		

## 証明書番号の格納装置

DoC LVD (適合宣言番号)	DE PS2620 160412 002ISS01	承認条件	LR
証明書番号 (LLOYDSREG)	LR23307703TA		

## 分類

ETIM 6.0	EC000261	ETIM 7.0	EC000261
ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ECLASS 9.0	27-18-01-01	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-18-01-01	ECLASS 11.0	27-18-01-01
ECLASS 12.0	27-18-01-01	ECLASS 13.0	27-18-01-01

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

## 重要なメモ

製品情報	The fire rating up to E90 acc. to DIN 4102-12 depends on concrete configurations / installations (details see "Declaration of Manufacturer" in "Downloads")
------	---

## 承認

認可



ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	<a href="#">08_20032</a> <a href="#">MPA NRW Certificate - fire rated assembled boxes acc. to DIN 4102-12</a> <a href="#">EU Declaration of Conformity - Klippon STB Empty Enclosures IND - DoC DE PS2620 160412 002ISS02</a>
エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
入札仕様書	<a href="#">Klippon STB 1 MS HT_1024970000_DE</a> <a href="#">Klippon STB 1 MS HT_1024970000_EN</a>
ユーザ文書	<a href="#">Assembly guidelines - empty enclosures</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローチャー	<a href="#">MB KLIPPON ENCL.TECN_EN</a> <a href="#">FL KLIPPON STB_EN</a> <a href="#">FL SHIPBUILDING 2016_EN</a> <a href="#">FL SHIPBUILDING 2016_EN</a>

作成日 2024/07/24 10:08:51 CEST


# KLIPPON STB 1 MS HT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 図面

### 寸法図

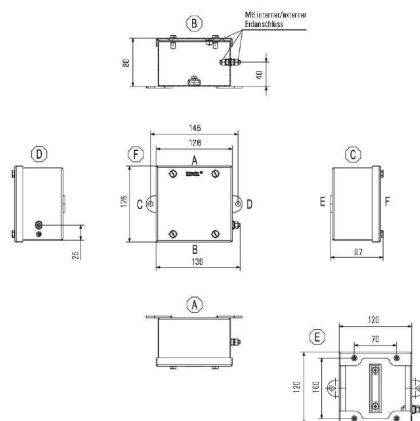

## KLIPPON STB 1 MS HT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 端子レール - TS35



Klippon®STB エンクロージャーシリーズのシステムアクセサリを使用すると、各アプリケーションの特定要件に合わせてエンクロージャーを容易に調整できます。

- DIN レール TS 35
- 取り付けネジ

ワイドミュラーは、お客様の仕様に従って、必要な端子とケーブルグランドをすべて備えたこのエンクロージャーを製造し、供給することができます。

## 一般注文データ

種別	TS35X15 ST STB 1	バージョン
注文番号	<a href="#">8000073217</a>	レール, TS 35, TS 35 x 15, 幅: 80 mm, スロット付き, スチール, ガルバ
GTIN (EAN)	4064675356745	ニ亜鉛メッキおよび不動態化
数量	20 Stück	
種別	TS35X7.5 ST STB 1	バージョン
注文番号	<a href="#">8410510000</a>	レール, TS 35, TS 35 x 7.5, 幅: 80 mm, スロットなし, スチール, ガル
GTIN (EAN)	4050118652758	パニ亜鉛メッキおよび不動態化
数量	20 Stück	
種別	SFNS5 VKMU M5 SW15	バージョン
注文番号	<a href="#">0433500000</a>	Klippon STB (Small Terminal Box), ロックナット, 矩形, 高さ: 15 mm,
GTIN (EAN)	4008190494520	幅: 15 mm, 深さ: 11.7 mm, 材質: スチール, 亜鉛メッキ, 亜鉛めっき,
数量	20 Stück	銀色

## 換気プラグ - DAE



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

## 一般注文データ

種別	DAE M12 PA LONG	バージョン
注文番号	<a href="#">1868570000</a>	DAE (換気要素), 調圧エレメント, ストレート, M 12, 10 mm, IP66,
GTIN (EAN)	4032248440429	IP68, IP69K, ポリアミド6
数量	10 Stück	
種別	DAE M12 SS	バージョン
注文番号	<a href="#">1868550000</a>	DAE (換気要素), 調圧エレメント, ストレート, M 12, 10 mm, IP66,
GTIN (EAN)	4032248440405	IP68, IP69K, ステンレススチール 1.4305 (303)
数量	10 Stück	

作成日 2024/07/24 10:08:51 CEST

## KLIPPON STB 1 MS HT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 静電気防止用ストラップ

新しいKlippon® TB エンクロージャーモデルシリーズには、完全構造設計のシステムアクセサリが搭載され、各アプリケーションの特定要件に対応してエンクロージャーを簡単に適合できます。次のオプションを使用できます：

- クロージャー要素
- ドキュメントホルダー
- 接地スタッド
- グランドプレート
- 取り付け備品
- 取り付けプレート
- レインフード
- スペーサー
- 端子レール
- タイブラベルホルダー

## 一般注文データ

種別	PECD WIRE 6/200/D6 SET	バージョン
注文番号	<a href="#">2475490000</a>	Klippon TB (Terminal Box), 静電気防止用ストラップ, ねじ込み式, 材質:
GTIN (EAN)	4050118487206	スチール, 緑/黄色
数量	1 Stück	