

KLIPPON STB 4 MS HT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図に類似



エネルギー、プロセス、輸送業界に最適な Klippon® STB エンクロージャーシリーズは、既存の Klippon® エンクロージャーの品揃えを完全に補完します。このモデルシリーズのエンクロージャーは、Lloyds Register や EN62208 などの国際標準に準拠して認証取得しています。

- 鋼板 1.0330、RAL 7032 への粉体コート
- - 60 °C ~ + 120 °C の対象温度範囲を延長した、高耐熱性の標準封止を搭載
- ロイド登録による承認
- 内部取り付けレール締結に対応する細線仕様オプション
- IP66 保護
- シール圧縮保護による、封止の安全で恒久的な機能確保
- エンクロージャーカバーおよびベースの接地用ピン
- 品質向上に対応するレーザー切断溶接継ぎ目
- 事前溶接済取り付けフットによる、エンクロージャーの最適な取り付け保証

一般注文データ

バージョン	Klippon STB (Small Terminal Box), 空エンクロージャー, ステンレス鋼製エンクロージャー, 高さ: 250 mm, 幅: 250 mm, 深さ: 120 mm, 材質: スチール板, 粉体塗装, ペブルグレー
注文番号	1025030000
種別	KLIPPON STB 4 MS HT
GTIN (EAN)	4032248745241
数量	1 Stück

KLIPPON STB 4 MS HT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	120 mm	奥行き (インチ)	4.724 inch
高さ	250 mm	高さ (インチ)	9.842 inch
幅	250 mm	幅 (インチ)	9.842 inch
取付寸法 - 幅	275 mm	正味重量	3,520 g

温度

動作温度	-60 °C...120 °C
------	-----------------

ケーブルグランド、上/下

M12	24	M16	21
M20	12	M25	10
M32	8	M40	3
M50	3	M63	2

ケーブルグランド、右

M12	24	M16	21
M20	12	M25	10
M32	8	M40	3
M50	2	M63	1

ケーブルグランド、左

M12	24	M16	21
M20	12	M25	10
M32	8	M40	3
M50	3	M63	1

ハウジングの接地

接地、エンクロージャ、カバー	溶接付けM6 x 10ステンレススチールアーススタッド	接地、エンクロージャ、内部	溶接付けM6 x 16ステンレススチールボルト
接地、エンクロージャ、外部	溶接付けM6 x 16ステンレススチールボルト	断面、最大	25 mm ²

一般的な情報

アクセス開口部：高さ	230 mm	アクセス開口：幅	232 mm
エンクロージャ付属品	8mm孔付属溶接取り付けフット	カバー素材厚み	1.5 mm
シール材	シリコン	フランジプレート	いいえ
使用範囲	輸送, 海洋工学, プロセス業界, 包装業界	保護度合い	IP66
保護等級 (UL)	Type 4, Type 4X	動作温度、最大	120 °C
動作温度、最小	-60 °C	最大ペイロード	43.75 kg
材質	スチール板	標準	DIN 4102-12
積分固定	床面溶接済TAS 20レール	筐体素材厚	1.5 mm
蓋	はい	蓋のねじ数	4
蓋付け	マイナスM5六角ねじとフラット間の距離10mm	衝撃耐性	10 Jバージョン標準
表面仕上	粉体塗装		

作成日 2024/10/02 7:09:17 CEST

カタログステータス 28.09.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

KLIPPON STB 4 MS HT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

垂直アセンブリ

WDU 10 / ZDU 10	2x22	WDU 16 / ZDU 16	2x18
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	2x42	WDU 4 / ZDU 4	2x35
WDU 6 / ZDU 6	2x27		

水平アセンブリ

WDU 10 / ZDU 10	2x22	WDU 16 / ZDU 16	2x18
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	2x42	WDU 4 / ZDU 4	2x35
WDU 6 / ZDU 6	2x27		

証明書番号の格納装置

DoC LVD (適合宣言番号)	DE PS2620 160412 002ISS02	承認条件	LR
証明書番号 (LLOYDSREG)	LR23307703TA		

分類

ETIM 6.0	EC000261	ETIM 7.0	EC000261
ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ECLASS 9.0	27-18-01-01	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-18-01-01	ECLASS 11.0	27-18-01-01
ECLASS 12.0	27-18-01-01	ECLASS 13.0	27-18-01-01
ECLASS 14.0	27-18-01-01		

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

重要なメモ

製品情報	The fire rating up to E90 acc. to DIN 4102-12 depends on concrete configurations / installations (details see "Declaration of Manufacturer" in "Downloads")
------	---

承認

認可



ROHS	適合
------	----

KLIPPON STB 4 MS HT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	08_20032 MPA NRW Certificate - fire rated assembled boxes acc. to DIN 4102-12 EU Declaration of Conformity - Klippon STB Empty Enclosures IND - DoC DE PS2620 160412 002ISS02 UKCA Declaration of Conformity - Klippon STB MS Empty Enclosures IND - UKCA DE PS2620 220623 003ISS00
エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
入札仕様書	Klippon STB 4 MS HT_1025030000_DE Klippon STB 4 MS HT_1025030000_EN
ユーザ文書	Assembly guidelines - empty enclosures
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	MB KLIPPON ENCL.TECN EN FL KLIPPON STB EN FL SHIPBUILDING 2016 EN FL SHIPBUILDING 2016 EN


KLIPPON STB 4 MS HT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

寸法図

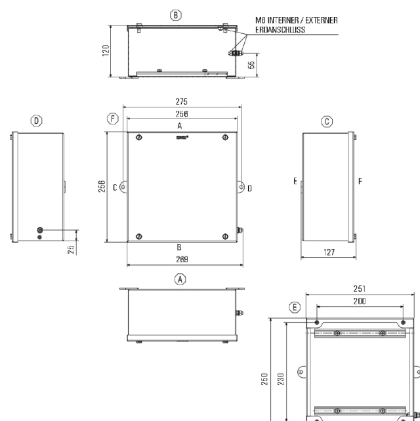

KLIPPON STB 4 MS HT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

換気プラグ - DAE



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	DAE M12 PA LONG	バージョン
注文番号	1868570000	DAE (換気要素), 調圧エレメント, ストレート, M 12, 10 mm, IP66,
GTIN (EAN)	4032248440429	IP68, IP69K, ポリアミド6
数量	10 Stück	
種別	DAE M12 SS	バージョン
注文番号	1868550000	DAE (換気要素), 調圧エレメント, ストレート, M 12, 10 mm, IP66,
GTIN (EAN)	4032248440405	IP68, IP69K, ステンレススチール 1.4305 (303)
数量	10 Stück	

静電気防止用ストラップ

新しいKlippon® TB エンクロージャーモデルシリーズには、完全構造設計のシステムアクセサリが搭載され、各アプリケーションの特定要件に対応してエンクロージャーを簡単に適合できます。次のオプションを使用できます：

- クロージャー要素
- ドキュメントホルダー
- 接地スタッド
- グランドプレート
- 取り付け備品
- 取り付けプレート
- レインフード
- スペーサー
- 端子レール
- タイプラベルホルダー

一般注文データ

種別	PECD WIRE 6/200/D6 SET	バージョン
注文番号	2475490000	Klippon TB (Terminal Box), 静電気防止用ストラップ, ねじ込み式, 材質:
GTIN (EAN)	4050118487206	スチール, 緑/黄色
数量	1 Stück	

KLIPPON STB 4 MS HT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

端子レール - TS35



Klippon®STB エンクロージャーシリーズのシステムアクセサリを使用すると、各アプリケーションの特定要件に合わせてエンクロージャーを容易に調整できます。

- DIN レール TS 35
- 取り付けネジ

ワイドミュラーは、お客様の仕様に従って、必要な端子とケーブルグラウンドをすべて備えたこのエンクロージャーを製造し、供給することができます。

一般注文データ

種別	TS35X7.5 ST STB 4 STB 6	バージョン
注文番号	8563410000	レール, TS 35, TS 35 x 7.5, 幅: 200 mm, スロットなし, スチール, ガル
GTIN (EAN)	4050118652789	バニ亜鉛メッキおよび不動態化
数量	20 Stück	
種別	TS35X15 ST STB 5	バージョン
注文番号	8000073222	レール, TS 35, TS 35 x 15, 幅: 320 mm, スロット付き, スチール, ガル
GTIN (EAN)	4064675356790	バニ亜鉛メッキおよび不動態化
数量	20 Stück	
種別	TS35X7.5 ST STB 5	バージョン
注文番号	8803610000	レール, TS 35, TS 35 x 7.5, 幅: 320 mm, スロットなし, スチール, 亜鉛
GTIN (EAN)	4050118652796	めっき, クロムメッキ
数量	20 Stück	
種別	TS35X15 ST STB 4 STB 6	バージョン
注文番号	8000073220	レール, TS 35, TS 35 x 15, 幅: 200 mm, スロット付き, スチール, ガル
GTIN (EAN)	4064675356783	バニ亜鉛メッキおよび不動態化
数量	20 Stück	
種別	SFNS5 VKMU M5 SW15	バージョン
注文番号	0433500000	Klippon STB (Small Terminal Box), ロックナット, 矩形, 高さ: 15 mm,
GTIN (EAN)	4008190494520	幅: 15 mm, 深さ: 11.7 mm, 材質: スチール, 亜鉛メッキ, 亜鉛めっき,
数量	20 Stück	銀色