

## WHP 2.5-35N/10X3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ

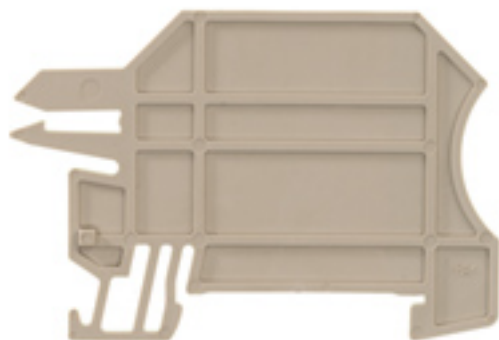

## ビル設置配線

ビル設置配線には、10 × 3 銅レールを中心に、設置端子台、中立導体用端子台、分電器用端子台からバスバーやバスバーホルダーなどの総合的なアクセサリに至るまで、完璧に連携したシステムを提供しています。

## 一般注文データ

バージョン	端子エンドプレートおよび隔壁, エンドおよび中間プレート, 65.5 mm x 2 mm, ダークベージュ
注文番号	<a href="#">1050200000</a>
種別	WHP 2.5-35N/10X3
GTIN (EAN)	4008190139636
数量	20 Stück

## WHP 2.5-35N/10X3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	46.5 mm	奥行き (インチ)	1.831 inch
高さ	65.5 mm	高さ (インチ)	2.579 inch
幅	2 mm	幅 (インチ)	0.079 inch
正味重量	3.876 g		

## 温度

保管温度	-25 °C...55 °C	連続動作温度、最小	-50 °C
連続動作温度、最大	120 °C		

## システム仕様

バージョン	エンドおよび中間プレート	レール	TS 35
-------	--------------	-----	-------

## 全般

レール	TS 35	設置アドバイス	フィードスルー (ブッシング)
-----	-------	---------	-----------------

## 寸法

TS 35 オフセット	32 mm
-------------	-------

## 材料データ

材質	Wemid	色	ダークベージュ
UL 94 可燃性等級	V-0		

## 追加の技術データ

嵌合仕様	はい	設置アドバイス	フィードスルー (ブッシング)
------	----	---------	-----------------

## 分類

ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886
ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ECLASS 9.0	27-14-11-33	ECLASS 9.1	27-14-11-33
ECLASS 10.0	27-14-11-33	ECLASS 11.0	27-14-11-33
ECLASS 12.0	27-14-11-33	ECLASS 13.0	27-25-03-01

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	<a href="#">Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10</a>
エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
ユーザ文書	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

作成日 2024/07/07 0:27:58 CEST