

## IE-OP-V01P-1S

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



ジャンクションボックス、IEC 61076-3-106 ver.1 準拠の  
バヨネットプラグインコネクタ対応形状、プラスチック  
製

## 一般注文データ

バージョン	壁掛け式ジャンクションボックス, IP67, IEC 61076-3-106によるバリエーション 1
注文番号	<a href="#">1061830000</a>
種別	IE-OP-V01P-1S
GTIN (EAN)	4032248811182
数量	10 Stück

作成日 2024/07/04 6:47:07 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## IE-OP-V01P-1S

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	114 mm	奥行き (インチ)	4.488 inch
高さ	65.2 mm	高さ (インチ)	2.567 inch
幅	41.8 mm	幅 (インチ)	1.646 inch
正味重量	74 g		

## 温度

動作温度	-40 °C...70 °C
------	----------------

## 一般基準

コネクタ規格	IEC 61076-3-106 Var. 1
--------	------------------------

## 一般データ

UL 94 可燃性等級	V-0	ハウジング主要材質	PA UL 94 V0
プラグング回数	750	保護度合い	IP67
取り付け方式	床置型, 接続が露出している場合, 壁取付け	色	黒色

## 分類

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-03-92
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
ユーザ文書	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	<a href="#">MB FREECONTACT EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>


**IE-OP-V01P-1S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

寸法図

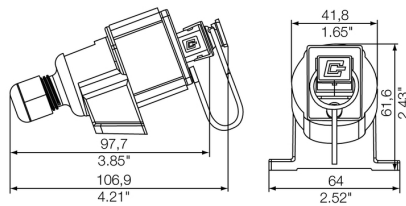

## IE-OP-V01P-1S

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## Sets - RJ45

IEC 61076-3-106 ver.1 (Ethernet/IP) 準拠のパコネットプラグインコネクタセット、RJ45 プラスチック製インサート (RJ45 インサートを含む)



## 一般注文データ

種別	IE-PS-V01P-RJ45-FH	バージョン
注文番号	<a href="#">1012490000</a>	RJ45 プラグ、ツール不要、バリエーション 1、プラスチック、Cat.6A / Class
GTIN (EAN)	4032248720132	E <sub>A</sub> (ISO/IEC 11801 2010)
数量	10 Stück	

## RJ45



FrontCom® Vario は、複数の機能をたったひとつのフレームに統合します。このシステムは取り付けが容易で、データ、信号、電源モジュールの幅広い範囲から選択できます。FrontCom® Varioは、非常にコンパクトであることに加え、プロジェクト計画や作業活動を安全、迅速、かつ未来志向で行うためのユニークな製品機能を数多く備えています。さらに、FrontCom® Vario システムは、IP 65 保護等級の要件を満たす、最も高い耐衝撃性を備えた魅力的なハウジング形状を有します。

## 一般注文データ

種別	IE-BI-RJ45-FJ-B	バージョン
注文番号	<a href="#">1963840000</a>	RJ45 インサートソケット、ベース用コネクタ, TIA-568B
GTIN (EAN)	4032248651894	
数量	10 Stück	
種別	IE-BI-RJ45-FJ-A	バージョン
注文番号	<a href="#">1962850000</a>	RJ45 インサートソケット、ベース用コネクタ, TIA-568A
GTIN (EAN)	4032248645053	
数量	10 Stück	
種別	IE-BI-RJ45-FJ-P	バージョン
注文番号	<a href="#">1963830000</a>	RJ45 インサートソケット、ベース用コネクタ, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
数量	10 Stück	