

## WTL 6/1 EN STB SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ

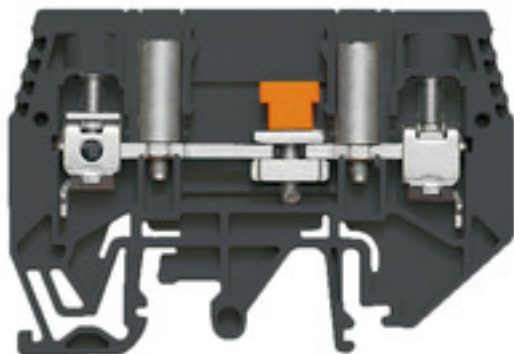

## 電流および電圧トランスフォーマーの配線

バネおよびネジ接続技術採用の当社のテスト用接続断路端子台は、電流、電圧、電力の測定に重要なあらゆる変換回路を安全かつ高度な方法で作成することが可能です。

## 一般注文データ

バージョン	テスト用断路端子, ねじ接続, 黒色, 6 mm <sup>2</sup> , 41 A, 630 V, 接続数: 2, レベル数: 1, TS 32, TS 35, V-O, Wemid
注文番号	<a href="#">1062520000</a>
種別	WTL 6/1 EN STB SW
GTIN (EAN)	4032248841127
数量	50 Stück

作成日 2024/08/27 22:52:47 CEST

カタログステータス 17.08.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## WTL 6/1 EN STB SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	47.5 mm	奥行き (インチ)	1.87 inch
DIN レールを含む奥行き	48.5 mm	高さ	68.5 mm
高さ (インチ)	2.697 inch	幅	7.9 mm
幅 (インチ)	0.311 inch	正味重量	25.28 g

## 温度

保管温度	-25 °C...55 °C	連続動作温度、最小	-50 °C
連続動作温度、最大	120 °C		

## CSA評価データ

証明書番号 (CSA)	200039-1057876	配線の最大断面 (CSA)	8 AWG
配線の最小断面 (CSA)	20 AWG	電圧規模B (CSA)	300 V
電圧規模C (CSA)	300 V	電流の規模B (CSA)	45 A
電流の規模C (CSA)	45 A		

## UL評価データ

導体サイズフィールド配線最大 (UR)	8 AWG	導体サイズフィールド配線最小 (UR)	20 AWG
導体サイズ工場配線最大 (UR)	8 AWG	導体サイズ工場配線最小 (UR)	20 AWG
証明書番号 (UR)	E60693	電圧規模B (UR)	300 V
電圧規模C (UR)	300 V	電流の規模B (UR)	45 A
電流の規模C (UR)	45 A		

## クランプ用コンダクタ (定格接続)

DMS電動ドライバーによるトルクレベル3	刃寸法	0.8 x 4.0 mm
接続数2	接続方式	ねじ接続
締付けトルク、最大1.6 Nm	締付けトルク、最小	1 Nm

## システム仕様

バージョン	ねじ接続, スペース, ソケット付き, コネクタ無し の終端部	エンドカバープレートの要求	はい
電位数	1	レベル数	1
レベルごとのクランプポイント数	2	層ごとの電位数	1
内部で交差接続されたレベル	いいえ	PE 接続	いいえ
レール	TS 32, TS 35	N 関数	いいえ
PE 関数	いいえ	PEN 関数	いいえ

## 全般

レール	TS 32, TS 35
-----	--------------

## 寸法

TS 32オフセット	34.5 mm	TS 35 オフセット	34.5 mm
------------	---------	-------------	---------

## 材料データ

材質	Wemid	色	黒色
UL 94 可燃性等級	V-0		

作成日 2024/08/27 22:52:47 CEST

## WTL 6/1 EN STB SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 端子を切断

スリッティング	滑走	トルク最小ねじセバレータ	0.5 Nm
一体型テストソケット	はい	最大トルクねじセバレータ	0.7 Nm
横断遮断	非搭載		

## 評価データ

定格断面	6 mm <sup>2</sup>	定格電圧	630 V
定格 DC 電圧	630 V	定格電流	41 A
IEC 60947-7-x 準拠の容量抵抗	0.78 mΩ	IEC 60947-7-xに準拠した出力損失	1.31 W

## 追加の技術データ

取り付け方式	嵌合仕様
--------	------

## 分類

ETIM 6.0	EC000902	ETIM 7.0	EC000902
ETIM 8.0	EC000902	ETIM 9.0	EC000902
ECLASS 9.0	27-14-11-26	ECLASS 9.1	27-14-11-26
ECLASS 10.0	27-14-11-26	ECLASS 11.0	27-14-11-26
ECLASS 12.0	27-14-11-26	ECLASS 13.0	27-25-01-09
ECLASS 14.0	27-25-01-09		

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	0eb7d846-d0a1-43e5-93a4-d7c6856c4cda
RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c

## 承認

認可



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (UR)	E60693

## ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	<a href="#">CB Test Certificate</a> <a href="#">CB Certificate</a> <a href="#">UKCA declaration of conformity</a> <a href="#">Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10</a>
エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
ユーザ文書	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

 
作成日 2024/08/27 22:52:47 CEST

**WTL 6/1 EN STB SW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面



## WTL 6/1 EN STB SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## テストソケット



テストソケットは、標準 4.0 プラグでのテスト装置接続に使用されます。アプリケーション内の電位に応じて、テストソケットカラーを選択し、メンテナンス作業を迅速かつ容易に行うことができます。

## 一般注文データ

種別	STB 21.6/45 DB	バージョン
注文番号	<a href="#">1938790000</a>	ソケット (端子), プラグイン深度: 11.1 mm, 深さ: 45 mm
GTIN (EAN)	4032248612840	
数量	50 Stück	
種別	STB 36.8/IH/VI WTL6/1	バージョン
注文番号	<a href="#">1847780000</a>	ソケット (端子), プラグイン深度: 11.1 mm, 深さ: 39.8 mm
GTIN (EAN)	4032248379156	
数量	50 Stück	
種別	STB 21.6/45 SW	バージョン
注文番号	<a href="#">1936270000</a>	ソケット (端子), プラグイン深度: 11.1 mm, 深さ: 45 mm
GTIN (EAN)	4032248606009	
数量	50 Stück	
種別	STB 21.6/45 VI	バージョン
注文番号	<a href="#">1936260000</a>	ソケット (端子), プラグイン深度: 11.1 mm, 深さ: 45 mm
GTIN (EAN)	4032248605996	
数量	50 Stück	
種別	STB 21.6/45 GE	バージョン
注文番号	<a href="#">1936240000</a>	ソケット (端子), プラグイン深度: 11.1 mm, 深さ: 45 mm
GTIN (EAN)	4032248605972	
数量	50 Stück	
種別	STB 21.6/45 GR	バージョン
注文番号	<a href="#">1936280000</a>	ソケット (端子), プラグイン深度: 11.1 mm, 深さ: 45 mm
GTIN (EAN)	4032248606016	
数量	50 Stück	
種別	STB 21.6/45 RT	バージョン
注文番号	<a href="#">1936300000</a>	ソケット (端子), プラグイン深度: 11.1 mm, 深さ: 45 mm
GTIN (EAN)	4032248606030	
数量	50 Stück	
種別	STB 36.8/IH/GE WTL6/1	バージョン
注文番号	<a href="#">1847760000</a>	ソケット (端子), プラグイン深度: 11.1 mm, 深さ: 39.8 mm
GTIN (EAN)	4032248379170	
数量	50 Stück	
種別	STB 36.8/IH/SW WTL6/1	バージョン
注文番号	<a href="#">1312550000</a>	ソケット (端子), プラグイン深度: 11.1 mm, 深さ: 39.8 mm
GTIN (EAN)	4050118181210	
数量	50 Stück	
種別	STB 21.6/45 GN	バージョン
注文番号	<a href="#">1936250000</a>	ソケット (端子), プラグイン深度: 11.1 mm, 深さ: 45 mm
GTIN (EAN)	4032248605989	
数量	50 Stück	

作成日 2024/08/27 22:52:48 CEST

## WTL 6/1 EN STB SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

種別	STB 21.6/45 BL	バージョン
注文番号	<a href="#">1936290000</a>	ソケット (端子), プラグイン深度: 11.1 mm, 深さ: 45 mm
GTIN (EAN)	4032248606023	
数量	50 Stück	
種別	STB 36.8/IH/RT WTL6/1	バージョン
注文番号	<a href="#">1312540000</a>	ソケット (端子), プラグイン深度: 11.1 mm, 深さ: 39.8 mm
GTIN (EAN)	4050118180992	
数量	50 Stück	
種別	STB 36.8/IH/BL WTL6/1	バージョン
注文番号	<a href="#">1847790000</a>	ソケット (端子), プラグイン深度: 11.1 mm, 深さ: 39.8 mm
GTIN (EAN)	4032248379149	
数量	50 Stück	
種別	STB 36.8/IH/GN WTL6/1	バージョン
注文番号	<a href="#">1847770000</a>	ソケット (端子), プラグイン深度: 11.1 mm, 深さ: 39.8 mm
GTIN (EAN)	4032248379163	
数量	50 Stück	

## 空白

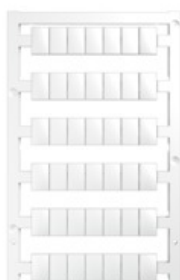

WS マーカーは、W モデルシリーズコネクタに最適です。WS タグはシステム互換性により、I モデルシリーズおよび Z モデルシリーズでも使用可能です。大型のマーキング面は、長い文字列だけでなく、複数行のテキストも許容します。

WS マーカーは、個別調整の長い文字列を有するラベルに最適です。実績豊富な MultiCard フォーマットにより、PrintJet CONNECT、またはプロッタでの印刷が可能です。

- ストリップまたは個別に実装可能
- 実績豊富な MultiCard フォーマットマーカー

**カスタム印字の場合：**お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

種別	WS 12/8 PLUS MC NE WS	バージョン
注文番号	<a href="#">1906000000</a>	WS, 端子マーカー, 12 x 8 mm, ピッチ (mm) (P): 8.00 Weidmueller, 白
GTIN (EAN)	4032248528158	色
数量	420 Stück	

## WTL 6/1 EN STB SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## ショートエレメント



短電流ブリッジは、ふたつのトランス配線端子台に挿入されます。この短絡ブリッジを用いることで、メンテナンス作業に対応するアプリケーション内で望まれる短絡を実現できます。

## 一般注文データ

種別	WKS 2/4	バージョン
注文番号	<a href="#">1936160000</a>	アクセサリ, 渡り配線用スライダー, x 29.9
GTIN (EAN)	4032248605880	
数量	50 Stück	
種別	WKS 2/2	バージョン
注文番号	<a href="#">1936140000</a>	アクセサリ, 渡り配線用スライダー, x 14.1
GTIN (EAN)	4032248605866	
数量	50 Stück	
種別	WKS 2/3	バージョン
注文番号	<a href="#">1936150000</a>	アクセサリ, 渡り配線用スライダー, x 22
GTIN (EAN)	4032248605873	
数量	50 Stück	

## 空白



Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号ので配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドミューラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー
- ブランク MultiCard または標準印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

種別	DEK 5/8 MC NE WS	バージョン
注文番号	<a href="#">1856740000</a>	Dekafix, 端子マーカー, 5 x 8 mm, ピッチ (mm) (P): 8.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4032248400850	白色
数量	800 Stück	

作成日 2024/08/27 22:52:48 CEST

## WTL 6/1 EN STB SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

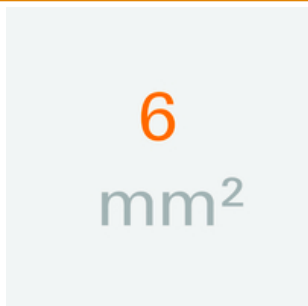6 mm<sup>2</sup>

ネジ接続の渡り配線は、取り付けと取り外しが簡単です。大きな接触表面により、高電流でも最大の接触信頼性で伝送することができます。

## 一般注文データ

種別	WQV 6/10	バージョン
注文番号	<a href="#">1052260000</a>	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, 黄色, 57 A, 極数: 10, ピッチ (mm)
GTIN (EAN)	4008190153977	(P): 8.00, 絶縁: はい, 幅: 7.6 mm
数量	20 Stück	
種別	WQV 6/4	バージョン
注文番号	<a href="#">1054860000</a>	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, 黄色, 57 A, 極数: 4, ピッチ (mm)
GTIN (EAN)	4008190180799	(P): 8.00, 絶縁: はい, 幅: 7.6 mm
数量	50 Stück	
種別	WQV 6/2	バージョン
注文番号	<a href="#">1052360000</a>	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, 黄色, 57 A, 極数: 2, ピッチ (mm)
GTIN (EAN)	4008190075866	(P): 8.00, 絶縁: はい, 幅: 7.6 mm
数量	50 Stück	
種別	WQV 6/3	バージョン
注文番号	<a href="#">1054760000</a>	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, 黄色, 57 A, 極数: 3, ピッチ (mm)
GTIN (EAN)	4008190174163	(P): 8.00, 絶縁: はい, 幅: 7.6 mm
数量	50 Stück	

## エンドプレート



電流および電圧トランスフォーマーの配線  
バネおよびネジ接続技術採用の当社のテスト用接続断路  
端子台は、電流、電圧、電力の測定に重要なあらゆる  
変換回路を安全かつ高度な方法で作成することが可能です。

## 一般注文データ

種別	WTW WTL6/1 DB	バージョン
注文番号	<a href="#">1068400000</a>	仕切板 (端子), ダークベージュ, 高さ: 65 mm, 幅: 1.5 mm, V-O, Wemid
GTIN (EAN)	4008190091996	
数量	20 Stück	
種別	WAP WTL6/1 EN	バージョン
注文番号	<a href="#">1957710000</a>	エンドプレート (端子), ダークベージュ, 高さ: 65 mm, 幅: 1.5 mm, V-O,
GTIN (EAN)	4032248654024	Wemid
数量	20 Stück	

作成日 2024/08/27 22:52:48 CEST



## WTL 6/1 EN STB SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 接続スリーブ



## 一般注文データ

種別	VH 16.1/5/3.4	バージョン
注文番号	<a href="#">0309700000</a>	接続スリーブ (端子), ねじ込み, 幅: 5 mm, 高さ: 5 mm, 深さ: 16.1 mm,
GTIN (EAN)	4008190037024	極数: 1, 銅・亜鉛
数量	50 Stück	

## マーカホルダー



マーカホルダーは、5 または 5.1 mm ピッチの標準マーカを追加で取り付けすることができます。斜め型ホルダーはオプションで一緒にスナップ可能で、Klippon® コネクトモジュール端子台のすべての標準マーキングチャンネルに設置できます。対応マーカの種別は、指定印字ホルダーの各アクセサリの下で確認できます。

## 一般注文データ

種別	BZT 1 ZA WS 10/5	バージョン
注文番号	<a href="#">1805520000</a>	アクセサリ, マーカホルダー
GTIN (EAN)	4032248270248	
数量	100 Stück	

種別	BZT 1 WS 10/5	バージョン
注文番号	<a href="#">1805490000</a>	アクセサリ, マーカホルダー
GTIN (EAN)	4032248270231	
数量	100 Stück	

## WTL 6/1 EN STB SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 固定スクリュー



固定ネジは、アプリケーション内の短電流ブリッジを固定します。短電流ブリッジは、隣接するふたつの端子台間を短絡位置にスライドさせれば、締め付けネジで固定できます。これにより、固定接続または短絡回路が確保されます。

## 一般注文データ

種別	KISC M3X20 SAK10 CU5	バージョン
注文番号	<a href="#">0377100000</a>	SAK モデルシリーズ, 取付けねじ, 銅
GTIN (EAN)	4008190060350	
数量	100 Stück	

## DEK 5/8



## WS/ DEK

MultiMark 端子台マーカは、ふたつのコンポーネントから構成される革新的な複合材を使用しています。マーカのハードベースの外形がコネクタにしっかりとハマります。弾性表面仕上げにより、マーカの取り付けが容易になります。この特殊なパンチ加工材は、特に長い端子台で積み重なりがちなわずかな間隔の違いに対応するために、ストリップの伸張を可能にします。別の1点の長所：表面材の優れた印刷適性により、耐久性および摩耗耐性に優れたラベリングを実現します。300 dpi の印刷分解能で、非常に読みやすい表記が得られます。

## MultiMark で得られるメリット

- 強固な保持と耐久性に優れた印刷
- 連続ストリップにより、設置時間を節約
- 革新的な複合材質により容易に取り付け可能
- 最適な読みやすさを実現する大きな印字フィールド
- 製造元に依存しない事による柔軟性

## 一般注文データ

種別	DEK 5/8 MM WS	バージョン
注文番号	<a href="#">2007130000</a>	Dekafix, 端子マーカ, 5 x 8 mm, Weidmueller, 白色
GTIN (EAN)	4050118392012	
数量	500 Stück	