

## IE-BSC-V14M-SCRJ-SM-C

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



EC 61076-3-117 ver.14 (PROFINET) 準拠の PushPull プラグインコネクタセット、金属製 (SC インサートを含む)

## 一般注文データ

バージョン	フランジ部, IP67, バリエーション 14 中央ケーブルグラ ンド、SCRJ Duplex 結合、シングルモード
注文番号	<a href="#">1062600000</a>
種別	IE-BSC-V14M-SCRJ-SM-C
GTIN (EAN)	4032248813315
数量	10 Stück

作成日 2024/07/04 6:38:40 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

## IE-BSC-V14M-SCRJ-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	36.15 mm	奥行き (インチ)	1.423 inch
高さ	39.6 mm	高さ (インチ)	1.559 inch
幅	39.6 mm	幅 (インチ)	1.559 inch
正味重量	55.81 g		

## 温度

動作温度	-40 °C...70 °C
------	----------------

## 一般データ

インサート喪失	≤ 0.5dB	ハウジング主要材質	亜鉛ダイカスト
ファイバーの種類	シングルモード	プラグング回数	500
リターンロス (緩衝)	≥ 40 dB	保護度合い	IP67
接続 1	SCRJ	接続 2	SCRJ
色	その他	項目説明	バリエーション 14 中央ケーブルグランド、SCRJ Duplex 結合

## 一般基準

コネクタ規格	IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 61754-24	証明書番号 (cULus)	E316369
--------	------------------------------------------	---------------	---------


## 分類

ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122
ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ECLASS 9.0	19-17-01-22	ECLASS 9.1	19-17-01-22
ECLASS 10.0	19-17-01-22	ECLASS 11.0	19-17-01-22
ECLASS 12.0	19-17-01-22	ECLASS 13.0	19-17-01-22

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

## 承認

認可	
ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (cULus)	E316369

## IE-BSC-V14M-SCRJ-SM-C

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	<a href="#">PROFINET Manufacturer's Declaration</a>
エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
ユーザ文書	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a>
	<a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>
	<a href="#">Designation key / Type key</a>
	<a href="#">Manual</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>
	<a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>
	<a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>


**IE-BSC-V14M-SCRJ-SM-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

設置カットアウト

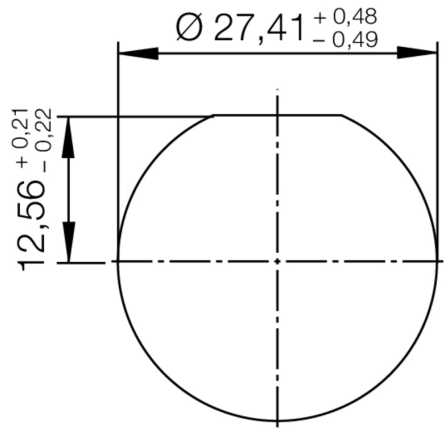

## IE-BSC-V14M-SCRJ-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## ダスト保護キャップ



粉塵や汚れに対するデバイス保護対応。

## 一般注文データ

種別	IE-BP-V14P	バージョン
注文番号	<a href="#">1058310000</a>	フランジ取付けハウジング、保護キャップ
GTIN (EAN)	4032248799404	
数量	10 Stück	