

## WQV 70/95/2

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ

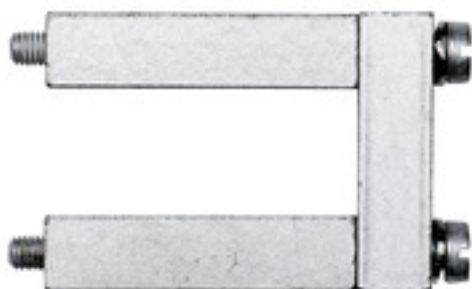

## 電源投入

メインラインブランチ端子を備えた幅広い W モデルシリーズ端子台は、利便性とスペースの利益の両方を保証するように最適化され、電源投入時の安全で便利な接続を確保します。

## 一般注文データ

バージョン	渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, シルバークレー, 232 A, 極数: 2, ピッチ (mm) (P): 27.00, 絶縁: 10 mm
注文番号	<a href="#">1063500000</a>
種別	WQV 70/95/2
GTIN (EAN)	4008190028329
数量	5 Stück

作成日 2024/10/08 6:05:29 CEST

## WQV 70/95/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 寸法と重量

深さ	61.6 mm	奥行き (インチ)	2.425 inch
高さ	37 mm	高さ (インチ)	1.457 inch
幅	10 mm	幅 (インチ)	0.394 inch
正味重量	101.6 g		

## 温度

保管温度	-25 °C...55 °C
------	----------------

## クランプ用コンダクタ (定格接続)

締付けトルク、最大.	3 Nm
------------	------

## システム仕様

バージョン	端子用
-------	-----

## 全般

極数	2	設置アドバイス	直接実装
----	---	---------	------

## 寸法

ピッチ (mm) (P)	27 mm
--------------	-------

## 材料データ

材質	錫メッキ銅	色	シルバーグレー
----	-------	---	---------

## 渡り配線コネクタ

交差接続端子数	2	定格電流、2極	232 A
定格電流、多極	192 A	種別	渡り配線コネクタ

## 評価データ

定格電流	232 A
------	-------

## 追加の技術データ

固定形式	ねじ込み	設置アドバイス	直接実装
------	------	---------	------

## 分類

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03
ECLASS 14.0	27-25-03-03		

## WQV 70/95/2

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)

## 承認

ROHS	適合
------	----

## ダウンロード

エンジニアリングデータ	<a href="#">CAD data – STEP</a>
ユーザ文書	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks Instruction</a>
カタログ	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
ブローシャー	

## WQV 70/95/2

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 交差接続の切断およびノッチング工具



- ワイドミュラー Z シリーズの渡り配線コネクション対応
- WQV 2.5 から WQV 35 への渡り配線
- 端子 WSI 6 の渡り配線ウィンドウ対応

## 一般注文データ

種別	WAW 1 NEUTRAL	バージョン
注文番号	<a href="#">9004500000</a>	その他、多様なツール
GTIN (EAN)	4008190053925	
数量	1 Stück	